



特点: • 15 微米局部镀金 • 绝缘体采用玻璃填充热塑性塑料, UL 定级 94V-0 • 颜色: 黑色 • 触点材料: 不符合 RoHS 规范要求的零件为磷青铜; 符合 RoHS 规范要求的零件为铜合金 • “柱镀”触点: 无裸露边缘。

2mm 插座

特点:

• 印刷电路板安装插座 • 0.079" (2mm) 中心可节约空间 • 提供单排或双排型 • 15 微米局部镀金 • 绝缘体外壳材料采用玻璃填充热塑性塑料, UL 定级 94V-0 • 颜色: 黑色 • 触点材料采用磷青铜

A

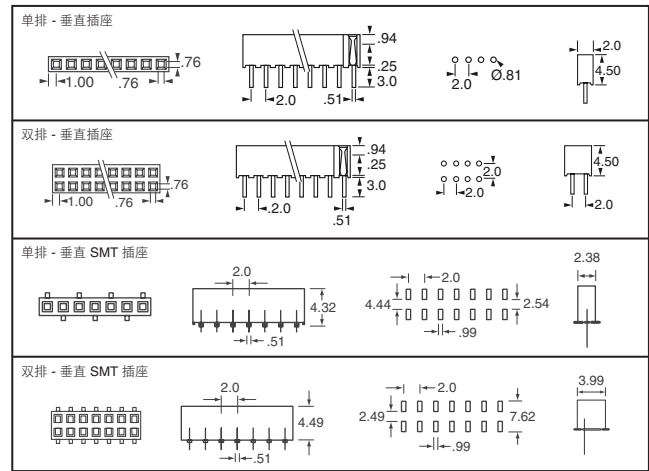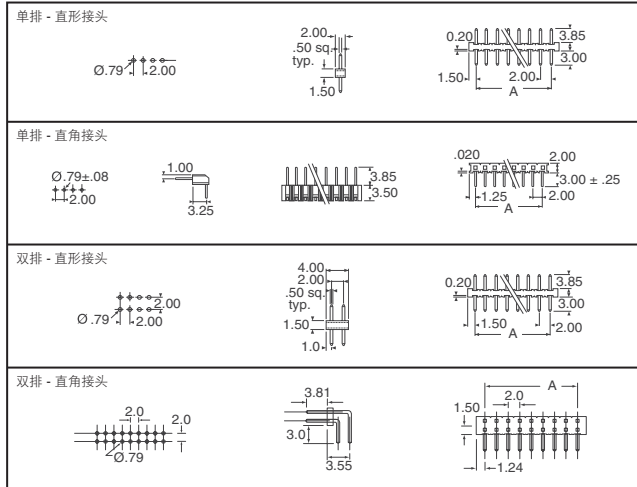

制造商提供多引脚类型的全长度接头

欲购买定制的长度接头...

尺寸 A (mm)	Digi-Key 零件编号	价格		NorComp 零件编号	步骤 1 零件编号	步骤 2 底价	步骤 3 引脚加数
		1	100				
单排直形 - 36 引脚							
70.0	2663S-36-ND	3.27	21.80	177.67	2663S-XX-ND	1.01	.06
单排直角 - 36 引脚							
70.0	2763R-36-ND	3.27	21.80	177.67	2763R-XX-ND	.98	.06
双排直形 - 72 引脚							
70.0	2664S-36-ND	5.30	38.76	316.20	2664S-XX-ND	1.90	.11
双排直角 - 72 引脚							
70.0	2764R-36-ND	7.08	52.36	432.99	2764R-XX-ND	2.76	.15

位置数量	Digi-Key 零件编号	1	10	100	NorComp 零件编号
单排垂直 - 符合 RoHS 规范要求					
2	2563S-02-ND	1.79	1.15	.89	25630201RP2
3	2563S-03-ND	1.90	1.26	.97	25630301RP2
4	2563S-04-ND	2.07	1.35	1.06	25630401RP2
5	2563S-05-ND	2.24	1.50	1.18	25630501RP2
6	2563S-06-ND	2.37	1.61	1.25	25630601RP2
7	2563S-07-ND	2.56	1.68	1.36	25630701RP2
8	2563S-08-ND	2.70	1.83	1.48	25630801RP2
9	2563S-09-ND	2.85	1.94	1.52	25630901RP2
10	2563S-10-ND	3.07	2.08	1.64	25631001RP2
11	2563S-11-ND	3.15	2.10	1.72	25631101RP2
12	2563S-12-ND	3.33	2.22	1.81	25631201RP2
14	2563S-14-ND	3.54	2.44	1.99	25631401RP2
15	2563S-15-ND	3.74	2.58	2.11	25631501RP2
20	2563S-20-ND	4.32	2.98	2.43	25632001RP2
28	2563S-28-ND	5.41	3.96	3.23	25632801RP2
36	2563S-36-ND	6.08	4.45	3.63	25633601RP2

如何订购 2mm 接头 - 4 个简单步骤

问: 如何订购 16 引脚 2663 接头?

答: 请致电 Digi-Key 询问价格, 也可自行计算价格。

步骤 1. 选择所需的“Digi-Key 零件编号”和欲购引脚的数目

步骤 2. 首先, 从所选零件编号对应的“底价”开始 (请查阅图表)

步骤 3. 用所选零件编号 (请查阅图表) 的“引脚加数”同欲购引脚的数目 (减一) 相乘

步骤 4. 将步骤 2 和步骤 3 相加即为最终价格。

2 □ □ □ □ - □ □ - ND

基本零件编号 每排所需引脚的数目

步骤	示例	Digi-Key 零件编号
步骤 1.	2663S-16-ND	2 - - - - - ND
步骤 2.	1.01	
步骤 3.	15 x 0.06 = 0.90	x =
步骤 4.	您的价格 = 1.91	您的价格 =

注: 如数量达 10 件或以上, 请致电 Digi-Key。

位置数量	Digi-Key 零件编号	1	10	100	NorComp 零件编号
双排垂直					
18	2064S-09-ND	3.79	3.40	2.80	2064-18-01-P2
24	2064S-12-ND	4.76	4.26	3.51	2064-24-01-P2
双排垂直 - 符合 RoHS 规范要求					
4	2564S-02-ND	1.89	1.22	.94	25640401RP2
6	2564S-03-ND	2.41	1.63	1.26	25640601RP2
8	2564S-04-ND	2.70	1.83	1.48	25640801RP2
10	2564S-05-ND	3.07	2.08	1.64	25641001RP2
12	2564S-06-ND	3.33	2.22	1.81	25641201RP2
14	2564S-07-ND	3.60	2.48	2.03	25641401RP2
16	2564S-08-ND	3.94	2.72	2.22	25641601RP2
18	2564S-09-ND	4.32	2.98	2.43	25641801RP2
20	2564S-10-ND	4.54	3.16	2.60	25642001RP2
22	2564S-11-ND	4.87	3.40	2.79	25642201RP2
24	2564S-12-ND	5.17	3.67	3.01	25642401RP2
30	2564S-15-ND	5.27	3.81	3.12	25643001RP2
50	2564S-25-ND	5.41	3.96	3.23	25645001RP2
72	2564S-36-ND	10.86	8.26	7.08	25647201RP2

2mm 分流器

材质:

• 外壳材料: 玻璃填充热塑性塑料, UL 可燃级别 94V-0 • 颜色: 黑色 • 触点材料: 高性能铜合金

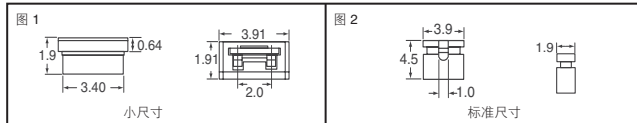


图	表面处理	Digi-Key 零件编号	价格				NorComp 零件编号
			1	10	100	500	
1	锡	LP1-006E-ND	.80	4.76	33.15	144.50	810-002-LP1R006
	金*	LP1-001E-ND	.98	5.98	43.70	187.45	810-002-LP1R001
2	金*	SP2-001E-ND	.83	4.95	35.10	148.50	810-002-SP2L001

* 30µm 镀金

位置数量	Digi-Key 零件编号	1	10	100	NorComp 零件编号
单排垂直 SMT - 符合 RoHS 规范要求					
4	2863S-04-ND	1.16	.73	.54	28630406RP2
6	2863S-06-ND	1.37	.87	.65	28630606RP2
8	2863S-08-ND	1.73	1.11	.84	28630806RP2
10	2863S-10-ND	1.89	1.22	.94	28631006RP2
12	2863S-12-ND	2.18	1.46	1.15	28631206RP2
13	2863S-13-ND	2.50	1.70	1.31	28631306RP2
15	2863S-15-ND	2.76	1.87	1.52	28631506RP2
双排垂直 SMT - 符合 RoHS 规范要求					
8	2864S-08-ND	1.62	1.04	.79	28640806RP2
12	2864S-12-ND	1.94	1.29	.99	28641206RP2
16	2864S-16-ND	2.44	1.65	1.28	28641606RP2
20	2864S-20-ND	2.70	1.83	1.48	28642006RP2
24	2864S-24-ND	3.15	2.10	1.72	28642406RP2
26	2864S-26-ND	3.60	2.48	2.03	28642606RP2
30	2864S-30-ND	3.97	2.74	2.24	28643006RP2

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)