


A

位置数量	尺寸A 英寸 (mm)	说明	Digi-Key 零件编号	单价 1 25	AMP 零件编号
50	3.280 (83.31)	插头, 螺钉锁定, 厚凸缘	A1544-ND	3.50 2.80	552390-1
		插座, 螺钉锁定, 厚凸缘	A1545-ND	3.48 2.78	552391-1
64	3.875 (98.43)	插头, 螺钉锁定	A24256-ND	10.30 8.24	552488-1
集成式锁销, 预组装					
50	3.280 (83.31)	插座, 黑色	A24262-ND	3.47 2.78	553921-1
	3.280 (83.31)	插座, 黑色	A33575-ND	2.99 2.39	5553921-1
64	3.875 (98.43)	插座	A24263-ND	6.63 5.30	554381-2
	3.875 (98.43)	插座	A33576-ND	5.70 4.56	5554381-2
配件					
防尘盖 - 符合 RoHS 规范要求					
24	—	位置, 插座, 红色	A24285-ND	1.49 1.20	229969-4
36	—	位置, 插座, 红色	A24286-ND	1.30 1.04	229969-3
50	—	位置, 插座, 红色	A24287-ND	.32 .17	229969-1
64	—	位置, 插座, 红色	A24289-ND	.89 .72	229969-2
24	—	位置, 插头, 蓝色	A24192-ND	1.11 .89	229968-4
50	—	位置, 插头, 蓝色	A24194-ND	.20 .17	229968-1
64	—	位置, 插头, 蓝色	A24288-ND	.89 .72	229968-2
硬件套件 - 符合 RoHS 规范要求					
螺钉锁定硬件套件					
夹紧锁定硬件套件					
弯曲夹紧锁定硬件套件与 90° 应力消除盖一起使用					
A33577-ND 3.30 2.64 5552568-1					
A33578-ND 3.20 2.56 5552567-1					
A33579-ND 2.28 1.82 5552567-2					
工具					
用于 CHAMP IDC 连接器的插入工具					
T 型手柄导线插入工具					
便携式手动工具 (MI-1)					
手握工具					
A1528-ND 207.12 — 229764-2					
A1529-ND 6.75 — 229384-1					
A24382-ND 1095.00 — 229378-1					
A24383-ND 262.50 — 229451-1					

◆ 符合 RoHS 规范要求

位置数量	线缆直径 英寸 (mm)	Digi-Key 零件编号	单价 1 25	AMP 零件编号
应力消除盖				
180° 卡入式 - 符合 RoHS 规范要求				
14	.175 - .220 (4.45 - 5.59)	A24264-ND	6.21 4.97	552079-1
	.265 - .310 (6.73 - 7.87)	A24265-ND	3.16 2.54	2-552079-1
24	.230 - .280 (5.84 - 7.11)	A24266-ND	2.33 1.87	552076-1
	.280 - .320 (7.11 - 8.13)	A1506-ND	6.17 4.94	1-552076-1
	.320 - .380 (8.13 - 9.65)	A24267-ND	2.71 2.17	2-552076-1
36	.290 - .360 (7.37 - 9.14)	A24268-ND	2.48 1.99	552073-1
	.360 - .430 (9.14 - 10.92)	A1507-ND	2.38 1.90	552073-5
	.430 - .500 (10.92 - 12.70)	A24269-ND	4.95 3.97	552073-6
50	.330 - .380 (8.38 - 9.65)	A24270-ND	3.19 2.56	3-552008-1
	.380 - .430 (9.65 - 10.92)	A24271-ND	1.97 1.58	2-552008-1
	.430 - .490 (10.92 - 12.45)	A1548-ND	2.52 2.26	552008-1
	.480 - .550 (12.19 - 13.97)	A24272-ND	2.27 1.82	4-552008-1
64	.480 - .540 (12.19 - 13.72)	A24274-ND	2.81 2.25	552082-1
90° 卡入式 - 符合 RoHS 规范要求				
14	.185 - .230 (4.70 - 5.84)	A24275-ND	3.88 3.10	552412-1
	.250 - .300 (6.35 - 7.62)	A24276-ND	2.06 1.65	1-552412-1
24	.250 - .300 (6.35 - 7.62)	A1538-ND	1.61 1.29	552413-1
	.305 - .360 (7.75 - 9.14)	A24277-ND	4.33 3.47	1-552413-1
36	.330 - .380 (8.38 - 9.65)	A24278-ND	3.18 2.55	3-552414-1
	.340 - .400 (8.64 - 10.16)	A24279-ND	1.45 1.16	552014-1
	.315 - .415 (8.00 - 10.54)	A24280-ND	1.01 .81	1-552011-1
	.415 - .465 (10.54 - 11.81)	A1549-ND	.68 .55	552011-1
	.475 - .540 (12.07 - 13.72)	A24281-ND	1.31 1.05	552731-1
	.410 - .475 (10.41 - 12.07)	A24282-ND	1.38 1.11	552496-1
	.475 - .540 (12.07 - 13.72)	A24283-ND	1.94 1.56	1-552496-1
	.540 - .605 (13.72 - 15.37)	A24284-ND	1.94 1.56	2-552496-1

位置数量	说明	Digi-Key 零件编号	单价 1 25	AMP 零件编号
线缆到面板安装 (每个组件需要 2 个) - 符合 RoHS 规范要求				
24	卡入式	A24290-ND	1.66 1.33	1-552298-1
50	卡入式	A24291-ND	.40 .33	1-552027-1
64	卡入式	A24292-ND	.85 .68	1-552296-1

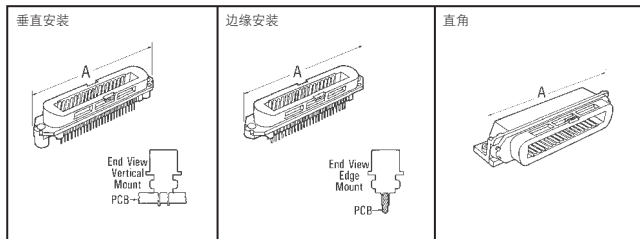

位置数量	尺寸A 英寸 (mm)	说明	Digi-Key 零件编号	单价 1 25	AMP 零件编号
垂直安装连接器					
14	1.750 (44.45)	插座, 螺钉锁定或夹紧锁定	A26165-ND	13.75 11.00	552212-1
24	2.175 (55.25)	插座, 螺钉锁定或夹紧锁定	A1510-ND	9.43 7.54	552224-1
36	2.685 (68.20)	插座, 螺钉锁定或夹紧锁定	A1511-ND	11.68 9.34	552235-1
64	3.875 (98.43)	插头, 螺钉锁定	A24351-ND	16.15 12.92	552243-1
		插座, 螺钉锁定或夹紧锁定	A24352-ND	13.90 11.12	552246-1

位置数量	尺寸A 英寸 (mm)	说明	Digi-Key 零件编号	单价 1 25	AMP 零件编号
垂直安装连接器 - 符合 RoHS 规范要求					
14	1.750 (44.45)	插座, 螺钉锁定或夹紧锁定	A31849-ND	12.88 10.30	5552212-1
24	2.175 (55.25)	插头, 螺钉锁定	A31838-ND	10.83 8.66	5552221-1
		插座, 螺钉锁定或夹紧锁定	A31828-ND	8.83 7.06	5552224-1
36	2.685 (68.20)	插座, 螺钉锁定或夹紧锁定	A31829-ND	10.70 8.56	5552235-1
50	3.280 (83.31)	插头, 螺钉锁定	A31833-ND	5.88 4.70	5552116-1
		插座, 螺钉锁定或夹紧锁定	A31834-ND	5.98 4.78	5552118-1
64	3.875 (98.43)	插头, 螺钉锁定	A31839-ND	15.08 12.06	5552243-1
		插座, 螺钉锁定或夹紧锁定	A31840-ND	12.75 10.20	5552246-1
边缘安装连接器					
36	2.685 (68.20)	插座, 螺钉锁定或夹紧锁定	A1513-ND	25.00 20.00	552241-1
边缘安装连接器 - 符合 RoHS 规范要求					
36	2.685 (68.20)	插座, 螺钉锁定或夹紧锁定	A31830-ND	23.35 18.68	5552241-1
50	3.280 (83.31)	插座, 螺钉锁定或夹紧锁定	A318335-ND	11.50 9.20	5552130-1
带功能引脚的边缘安装连接器 - 符合 RoHS 规范要求					
36	2.685 (68.20)	插头	A24388-ND	15.60 12.48	553444-3
		插座	A24389-ND	11.78 9.42	553443-3
50	3.280 (83.31)	插座	A24390-ND	6.23 4.98	553443-4
		插头	A24392-ND	6.23 4.98	553444-4
		插座, 自固定端子	A24393-ND	7.05 5.64	554753-1
		插头, 自固定端子	A24394-ND	7.93 6.34	554758-1
		插座, 屏蔽螺钉锁定	A24395-ND	12.85 10.28	557984-1
64	3.875 (98.43)	插头	A24396-ND	16.90 13.52	554759-1
		插座	A24397-ND	13.23 10.58	553443-5
直角安装连接器					
24	2.175 (55.25)	插座, 标准, 自攻	A24354-ND†	12.08 9.66	552791-1
36	2.685 (68.20)	插座, 标准, 自攻	A1515-ND	11.68 9.34	552742-1
50	3.280 (83.31)	插头, 反向, 自攻	A24358-ND	9.60 7.68	552726-3
直角安装连接器 - 符合 RoHS 规范要求					
14	1.750 (44.45)	插座, 标准, 自攻	A31841-ND	20.85 16.68	5552738-1
24	2.175 (55.25)	插座, 标准, 自攻	A31831-ND	11.25 9.00	5552740-1
		插座, 标准, 自攻	A31842-ND†	11.25 9.00	5552791-1
		插头, 标准, 自攻	A31843-ND	18.78 15.02	5552741-1
		插座, 标准	A31850-ND	20.53 16.42	5553121-1
36	2.685 (68.20)	插座, 标准, 自攻	A31832-ND	10.68 8.54	5552742-1
50	3.280 (83.31)	插头, 标准, 自攻	A31837-ND	8.98 7.18	5552726-1
		插座, 标准, 自攻	A31836-ND	8.93 7.14	5552725-1
		插座, 反向, 自攻	A31844-ND	8.98 7.18	5552725-3
		插头, 反向, 自攻	A31845-ND	8.98 7.18	5552726-3
		插座, 标准, 通孔螺栓	A31846-ND	9.95 7.96	5552725-2
64	3.875 (98.43)	插座, 标准, 自攻	A31847-ND	11.93 9.54	5552744-1
		插头, 标准, 自攻	A31848-ND	22.73 18.18	5552745-1

† 适于 IEEE-488 应用

位置数量	线缆范围 英寸 (mm)	说明	Digi-Key 零件编号	单价 1 25	AMP 零件编号
90° 滑上式应力消除盖套件与附件 - 符合 RoHS 规范要求					
50	.425 - .500 (10.80 - 12.70)	锥形盖套件 线缆夹	A33580-ND	2.47 1.98	5552560-5
			A24342-ND	.27 .22	1-229910-1
	.350 - .425 (8.89 - 10.80)	标准盖套件 锥形盖套件	A33581-ND	1.97 1.58	5552960-2
			A33582-ND	.63 .51	5552560-1
	.500 - .550 (12.70 - 13.97)	标准盖套件 线缆夹	A33583-ND	5.61 4.49	5552960-5
		A24346-ND	.62 .50	4-229910-1	
	.425 - .550 (10.80 - 13.97)	90° 滑上式盖	A24347-ND	.74 .60	552617-1
	.425 最大 (10.80)	滑上式盖, 应力消除 可调线缆夹	A24348-ND	.85 .69	552760-1
			A24349-ND	.48 .39	552763-1

位置数量	说明	Digi-Key 零件编号	单价 1 25	AMP 零件编号
硬件套件				
螺钉锁定硬件套件, 垂直安装				
A1523-ND 3.98 3.18 552563-1				
螺钉锁定硬件套件, 垂直安装				
A33584-ND 4.55 3.64 5552563-1				
夹紧锁定硬件套件, 垂直安装				
A33585-ND 2.48 1.98 5552562-1				
J 型钩螺钉锁定, 垂直安装套件				
A33586-ND 5.80 4.64 5552690-1				
螺钉锁定硬件套件, 边缘安装				
A33587-ND 8.90 7.12 5552675-1				
螺钉锁定硬件套件, 直角安装				
A33588-ND 2.13 1.70 5552631-1				
公制正面安装套件, 直角				
A33589-ND 5.30 4.24 5552633-3				
公制背面安装套件, 直角				
A33590-ND 5.30 4.24 5552633-4				
弯曲夹紧锁定, 与 90° 应力消除产品一起使用				
A33591-ND 5.25 4.20 5552561-1				
夹紧锁定, 90° 固定夹				
A24233-ND 3.23 2.58 5525618-8				

位置数量	说明	Digi-Key 零件编号	单价 1 25	AMP 零件编号
配件				
公制支座螺栓				
支座安装螺栓 4-40, 长度 .640 (16.26)				
A24381-ND 2.63 2.11 552634-3				
支座安装螺栓 4-40, 长度 .640 (16.26)				
A24398-ND .69 .56 229995-2				
支座安装螺栓 4-40, 长度 .640 (16.26)				
A33593-ND 1.58 1.27 5529995-2				
支座安装螺栓 4-40, 长度 1.000 (25.40)				
A24399-ND 1.03 8.33 552113-1				
4-40 平头螺钉 - 长度 .425" (10.80)				
A33594-ND .14 .07 5529996-2				
4-40 平头螺钉 - 长度 .350" (8.89)				
A33595-ND .17 .09 5529996-3				
面板安装插座的 J 型钩锁销对 90° 线缆				
A24386-ND .68 .55 552655-1				
4-40 安装螺钉				
A33596-ND 1.31/10 5529911-8				

◆ 符合 RoHS 规范要求