



图	说明	位置触点	尺寸 - 英寸 (mm)				Digi-Key 零件编号	单价		AMP 零件编号
			A	B	C	D		1	25	
8	插孔, 6位, 无屏蔽, 无面板挡块	8-8	3.40 (86.36)	.810 (20.57)	.527 (13.39)	—	A31469-ND	19.35	16.65	558501-1
	插孔, 1位, 屏蔽, PC 接地	8-8	.625 (15.875)	.840 (21.34)	.537 (13.64)	—	A31466-ND	2.93	2.35	5558342-1
	插孔, 1位, 屏蔽, 面板接地	8-8	.625 (15.875)	.840 (21.34)	.537 (13.64)	—	A31468-ND	3.55	2.84	5558344-1
	插孔, 4位, 屏蔽, PC 接地	8-8	2.33 (59.18)	.840 (21.34)	.537 (13.64)	—	A31470-ND	13.78	11.02	5558503-1
	插孔, 4位, 屏蔽, 面板接地	8-8	2.33 (59.18)	.840 (21.34)	.537 (13.64)	—	A31473-ND	20.58	16.46	5558524-1
	插孔, 6位, 屏蔽, PC 接地	8-8	3.43 (87.12)	.840 (21.34)	.537 (13.64)	—	A31471-ND	29.35	23.48	5558504-1
9	插孔, 6位, 屏蔽, 面板接地	8-8	3.40 (86.36)	.810 (20.57)	.527 (13.39)	—	A31474-ND	15.85	12.68	5558525-1
	插孔, 8位, 屏蔽, PC 接地	8-8	4.53 (115.06)	.840 (21.34)	.537 (13.64)	—	A31472-ND	16.63	13.30	5558505-1
	插孔, 8位, 屏蔽, 面板接地	8-8	4.53 (115.06)	.840 (21.34)	.537 (13.64)	—	A31475-ND	31.35	25.08	5558526-1
	插孔, PC 接地	6-6	.537 (13.64)	.720 (18.29)	.495 (12.57)	—	A31440-ND	1.17	.94	5555154-1
	插孔, PC 接地	6-4	.537 (13.64)	.720 (18.29)	.495 (12.57)	—	A31441-ND	1.35	1.08	5555154-2
	插孔, PC 接地, 键式	8-8	.625 (15.88)	.720 (18.29)	.495 (12.57)	—	A31438-ND	1.26	1.01	5555153-1
10	插孔, PC 接地	8-8	.630 (16.01)	.725 (18.42)	.500 (12.70)	—	A31439-ND	1.45	1.17	5555153-6
	插孔, PC 接地, 键式	8-8	.625 (15.88)	.720 (18.29)	.495 (12.57)	—	A31447-ND	1.64	1.31	5556591-1
	插孔, 面板接地	6-6	.545 (13.84)	.720 (18.29)	.495 (12.57)	—	A31435-ND	1.38	1.10	5555140-1
	插孔, 面板接地	6-4	.545 (13.84)	.720 (18.29)	.495 (12.57)	—	A31436-ND	1.35	1.08	5555140-2
	插孔, 面板接地	8-8	.625 (15.88)	.720 (18.29)	.495 (12.57)	—	A31437-ND	1.26	1.01	5555141-1
	插孔, 有挡块	6-6	—	—	—	—	A31432-ND	1.88	1.62	5555077-1
11	插孔, 有挡块	6-4	—	—	—	—	A31433-ND	1.86	1.60	5555077-2
	插孔, 无挡块	6-6	—	—	—	—	A31448-ND	1.88	1.62	5557314-1
	插孔, 8位, 有挡块	8-8	—	—	—	—	A31445-ND	1.99	1.72	5555248-1
	插孔, 8位, 有挡块	8-8	—	—	—	—	A9038-ND	2.48	2.13	555078-1
	插孔, 8位, 无挡块	8-8	—	—	—	—	A31434-ND	2.49	2.14	5555078-1
	插孔, 8位, 有挡块, 屏蔽	8-8	—	—	—	—	A31446-ND	1.99	1.72	5555764-1
	插孔, 8位, 有挡块, 屏蔽	8-8	—	—	—	—	A31464-ND	2.70	2.16	5558178-1

◆符合 RoHS 规范要求 †适用于 0.029 - 0.034 (0.737 - 0.864) OD 导体的小导体产品。小导体产品底座使用蓝色与标准产品相区别。

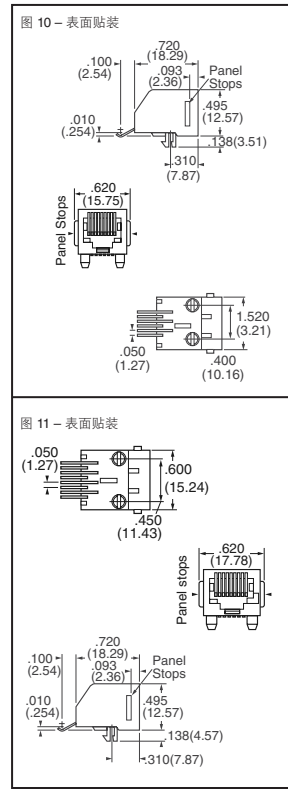

层叠式模块插孔


体座: 聚砜, 黑色, UL 94V-0 级
触点: 0.013 (0.33) 磷青铜; 在定位区镀 0.000050 (0.00127) 金, 在焊尾上为 0.00150 (0.00381) 锡铅, 整体底层镀 0.000050 (0.00127) 镍
屏蔽: 每个端口为 0.010 (0.25) 镀锡铜合金端子; 所有插孔均为 8 位置/8 触点。

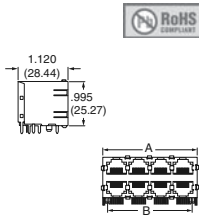

说明	端口总数	尺寸 - 英寸 (mm)		Digi-Key 零件编号	单价		AMP 零件编号
		A	B		1	25	
面板接地屏蔽 (镀层是锡而不是锡铅)							
2x1 端口	2	.68 (17.27)	.45 (11.43)	A31482-ND	10.38	8.30	5569381-1
2x3 端口	6	1.78 (45.21)	1.55 (39.37)	A31478-ND	19.70	15.76	5569261-1
2x4 端口	8	2.33 (59.18)	2.10 (53.34)	A31479-ND	16.00	12.80	5569262-1
2x6 端口	12	3.43 (87.12)	3.20 (81.28)	A31480-ND	19.40	15.52	5569263-1
2x8 端口	16	4.53 (115.06)	4.30 (109.22)	A31481-ND	35.18	28.14	5569264-1

带有短路棒的模块插孔

体座: 聚砜, 黑色, UL 94V-0 级
触点: 0.013 (0.33) 磷青铜; 在定位区 0.000050 (0.00127) 镀金, 在焊尾上为 0.00150 (0.00381) 锡, 整体为 0.000050 (0.00127) 镀镍作底层
屏蔽: 0.010 (0.25) 铜合金, 镀镍层上为亮锡

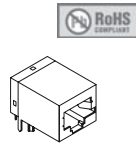

说明	短路配置	Digi-Key 零件编号	单价		AMP 零件编号
			1	25	
PCB 接地屏蔽插孔					
8 位 RJ-48-X	1 至 4 和 2 至 5	A31458-ND	17.73	15.25	5557789-1

模块化插头工具

• 带和端子线缆 • 重量轻 • 低成本

A9989-ND RJ-11 (6) 定位模块插头压接工具 43.50



模块化压接工具

图 1 剪切、带式、压接和端子模块插头连接器。
特点: 色码模具, 电缆外套剥皮器、平滑的棘轮作用能保证有效的连接器终端, 弹簧促动以及衬垫手柄保证无疲劳使用。模具可与压接工具一起购买, 或单独购买。总尺寸: 7"

图 2 棘齿控制可以进行完整的接线操作。互换模具。

图	说明	Digi-Key 零件编号	单价		AMP 零件编号
			1	25	
1	无模具的模块化插头压接工具	A9931-ND	85.89		2-231652-0
	带 4-4 模具的模块化插头压接工具	A9902-ND	117.41		2-231652-3
	带 6-6 模具的模块化插头压接工具	A9901-ND	117.41		2-231652-8
	带 6-6 长体模具的模块化插头压接工具	A9029-ND	117.41		2-231652-7
	带 6-6 偏置模具的模块化插头压接工具	A9930-ND	117.41		2-231652-6
	带 8-8 模具的模块化插头压接工具	A9900-ND	117.41		2-231652-1
—	带 8-8 高性能模具的模块化插头压接工具	A9929-ND	117.41		3-231652-0
	4 位手机模具	A9906-ND	39.41		853400-3
	4-6 位模具	A9905-ND	39.41		853400-8
	6-6 位长体模具	A9030-ND	39.41		853400-7
	6-6 位偏置模具	A9927-ND	39.41		853400-6
	8-8 位模具	A9904-ND	39.41		853400-1
2	8-8 位高性能模具	A9926-ND	39.41		1-853400-0
	替换用剥线器刀片组套件	A9976-ND	35.46		231662-4
	剥线器替换刀片	A9928-ND	3.83		231662-5
	无模具 Pro-Crimper II 型手持工具	A9996-ND	66.00		354940-1
	带模具的 10 位 Pro-Crimper II	A9798-ND	290.88		58560-1
	仅 10 位模具, Pro-Crimper II 型 (与 A9996-ND 使用)	A9799-ND	254.52		58560-2
—	压接工具, 外部应力消除器, Pro-Crimper II 型	A9800-ND	189.68		224928-1
	模具, 外部应力消除器 (适用于 A9996-ND)	A9801-ND	149.24		224928-2

手持工具套件

组件: 带有框架的手提箱: RJ-11 (4 和 6), RJ-45 (8) 位模具, 刀片替换套件和小螺丝刀。
A9040-ND 手持工具套件 207.23

生产工具套件

带框架的手提箱: 4 位手持式, RJ-11 (4 和 6), RJ-45 (8) 位模具, 刀片替换套件和小螺丝刀。
A9967-ND 生产工具套件 245.06