

端接套件：用于 AMP FSMA 和 SC 型号；终端套件提供特殊类型光纤连接器所需的所有材料和工具（环氧树脂除外）。这些工具方便地装在手提箱内。该套件包括磨光材料，可用于大约 60 种连接器。套件内的耗材可单独购买。

抛光（研磨）薄膜包装：抛光薄膜和抛光套管用于光纤连接器的手动抛光。大多数部件编号为十张 8.5"x11.0" (21.59cmx27.94cm) 一包。每包可抛光 60 至 80 个连接器。

耗材套件：包含用于至少 100 个连接器的全部消耗品。环氧树脂（通用）、抛光薄膜、环氧树脂涂药器和抛光垫。特点：• 预对中的适配器安装可以快速方便地对连接器进行对焦和更改 • Kg-3 红外线滤波器，保护用户安全 • 耐用轻便的 ABS 塑料显微主体 • 可锁定的高密度聚乙烯双手柄箱，带防静电泡沫切口

显微镜头套：该手持式显微镜头整合了高品质玻璃光学器件和双重照明光源，实现无与伦比的 200 倍放大率 每个套件包含：• 带有防撞人体工学橡胶外壳和

高品质玻璃光学器件的 10 个功率目标显微镜 • 20 个功率目镜 • 具有一体式套环和内部适配器存储袋，加有衬垫的手提箱 • 带安全断开功能的挂绳 • 通用 2.5mm 套箍适配器（适用于 SC、ST 和 FC）

可视故障定位器 (VFL)：用来识别光纤和光缆中存在的断裂与弯曲。其强大的红色 (650nm) 激光能够定位引起不良衰减的受损、断裂或严重弯曲的光纤。附带适用于 SC、ST 和 FC 连接器的标准 2.5mm 适配器。使用一节 "AA" 型号电池可实现 >30 小时的连续使用。



描述	Digi-Key 零件编号	单价	AMP 零件编号
<b>轻压接环氧树脂型端接套件 (环氧树脂单独销售)</b>			
FSMA .....	A9835-ND	786.24	503746-2
SC .....	A9829-ND	845.67	503746-7
<b>轻压接 XTC 端接工具套件</b>			
迷你工具套件 .....	A9825-ND	530.85	492322-1
<b>轻压接附加端接套件</b>			
组合 (LC、SC 和 ST) .....	A36344-ND	2703.68	1278118-5
LC .....	A36346-ND	1687.20	1754845-2
SC .....	A36345-ND	1779.23	1278022-2
ST .....	A36347-ND	1761.45	492697-2
升级 LC .....	A36348-ND	94.34	1754847-2
升级 SC .....	A36349-ND	180.05	1754847-3
升级 ST .....	A36350-ND	136.67	1754847-4
<b>模具和手持工具</b>			
LC 型与 AMP SC/FC 型，与 58532-1 手持工具配合使用 .....	A36353-ND	224.21	1588175-1
轻压接附加 LC，与 58532-1 手持工具配合使用 .....	A36354-ND	111.80	1754136-1
轻压接附加 SC，与 58532-1 手持工具配合使用 .....	A36361-ND	197.51	492783-1
Pro-Crimper III 光纤手持工具 .....	A36400-ND	77.00	58532-1
<b>线缆缓冲器支架</b>			
轻压接附加 LC .....	A36355-ND	9.00	1754138-1
轻压接附加 SC .....	A36363-ND	9.00	1278023-1
<b>手持工具</b>			
Kevlar 剪刀 .....	A36351-ND	34.07	1278637-1
剥皮工具，光纤组合 .....	A36352-ND	103.28	1278947-1
带 0.006 紫色刀片组的微型接线剥皮器 .....	A36359-ND	74.61	492109-1
光纤切割器 .....	A36360-ND	778.50	1871696-1
线缆剥皮器，Optimate .....	A36362-ND	29.97	501198-1

描述	Digi-Key 零件编号	单价	AMP 零件编号
<b>刻绘工具</b>			
蓝宝石-嘴部划线工具 .....	A99109-ND	51.03	504064-1
A99109-ND 的替换刀片 .....	A99110-ND	46.32	504290-1
<b>抛光 (研磨) 薄膜片</b>			
FSMA、FSD、RSD - 5µm，浅灰 (每包 10 片) .....	A20221-ND	16.98	228433-8
FC 型、D4 型 - 1µm，绿色 (每包 10 片) .....	A20222-ND	16.98	228433-7
ST 型、AMP SC - 0.3µm，白色 (每包 10 片) .....	A20223-ND	16.98	228433-5
<b>耗材套件 - 符合 RoHS 规范要求</b>			
FSMA、FSD、ST 型 .....	A9836-ND	253.63	502306-1
FC 型、D4 型、AMP SC，单一模式 ST 型 .....	A9837-ND	299.61	502306-2
<b>环氧树脂固化炉</b>			
带适配器组的 110VAC 烤炉 - 通用组* .....	A20220-ND	736.70	502134-1
<b>显微镜套件和适配器</b>			
SC、ST 和 FC 显微镜检查套件 .....	A36357-ND	210.00	1754767-1
SC、ST 和 FC 的通用 2.5mm 适配器 .....	A36356-ND	34.65	1754766-1
MT-RJ 的适配器 .....	A36358-ND	34.65	1754768-1
<b>可视故障定位器 (VFL) 和适配器</b>			
手持式可视故障定位器 .....	A36364-ND	277.50	1828352-1
LC 和 MU 连接器的 1.25mm 适配器 .....	A36365-ND	105.00	1828353-1
<b>干布清洗器</b>			
卷清洗器，一个插槽：1.25mm、2.5mm，MT 无引脚 .....	A36366-ND	157.50	1918803-1
卷清洗器，两个插槽：1.25mm 和 2.5mm .....	A36367-ND	157.50	1918805-1
棒清洗器：2.5mm .....	A36368-ND	360.00	1918807-1
棒清洗器：1.25mm .....	A36369-ND	360.00	1918808-1
MT/PPO IBC 清洗器 .....	A36370-ND	187.50	1918809-1
光纤连接器清洗器 .....	A36371-ND	52.50	1918810-1
光纤连接器卡清洗器填充件 (每包 10 件) .....	A36372-ND	405.00	1918811-1

\* 通用组 12 个单路和 4 个 FSD 连接器

**光缆组件**

特点：• 多模 • 62.5/125 微米光纤尺寸 • 橙

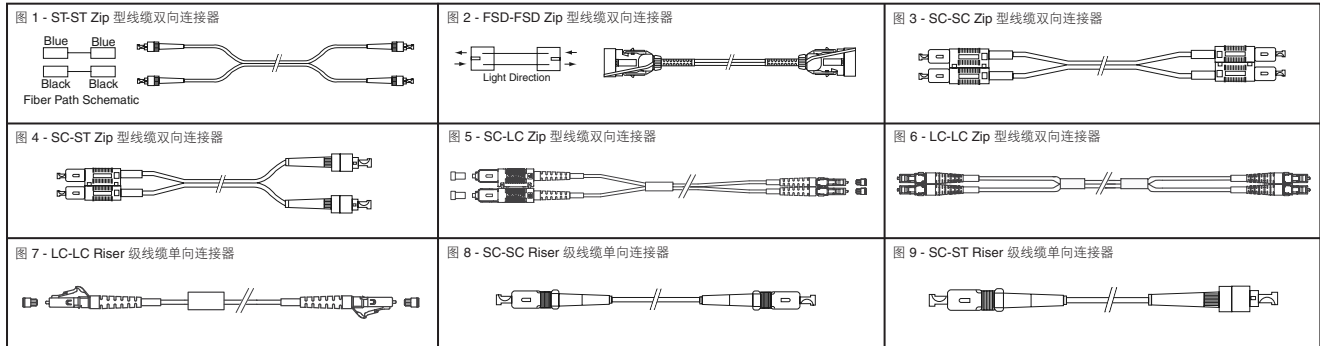


图	长度 (米)	Digi-Key 零件编号	1	10	AMP 零件编号	
1	1	A11BBC-0201E-ND*◆	25.18	22.38	5503995-1	
	2	A11BBC-0202E-ND*◆	27.41	24.36	5503995-2	
	2	A11BBP-0202D-ND†	30.65	27.24	503994-2	
	2	A11BBP-0202E-ND†◆	22.70	20.18	5503994-2	
	3	A11BBC-0203E-ND*◆	29.61	26.32	5503995-3	
	3	A11BBP-0203E-ND†◆	24.44	21.72	5503994-3	
	3	A36342-ND*◆	40.86	36.32	6278207-3	
	5	A11BBC-0205E-ND*◆	34.02	30.24	5503995-4	
	5	A11BBP-0205E-ND†◆	27.38	24.34	5503994-4	
	5	A36343-ND*◆	45.27	40.24	6278207-5	
10	10	A11BBC-0210E-ND*◆	45.05	40.04	5503995-5	
	10	A11BBP-0210E-ND†◆	34.61	30.76	5503994-5	
	2	1	A11FFP-0201D-ND†	75.94	67.50	504625-1
		2	A11FFP-0202D-ND†	79.99	71.10	504625-2
		3	A11FFP-0203D-ND†	83.99	74.66	504625-3
5		A11FFP-0205D-ND†	92.00	81.78	504625-4	
10	A11FFP-0210D-ND†	112.05	99.60	504625-5		

图	长度 (米)	Digi-Key 零件编号	1	10	AMP 零件编号
3	1	A11DDC-0201E-ND*◆	40.07	35.62	5504971-1
	2	A11DDC-0202E-ND*◆	41.90	37.24	5504971-2
	3	A11DDC-0203E-ND*◆	43.72	38.86	5504971-3
	3	A36338-ND*◆	48.53	43.14	6278016-3
	3	A36340-ND*◆	50.85	45.20	6374039-3
	5	A11DDC-0205E-ND*◆	47.36	42.10	5504971-4
	5	A36339-ND*◆	52.54	46.70	6278016-5
	5	A36341-ND*◆	54.95	48.84	6374039-5
	10	A11DDC-0210D-ND*◆	56.48	50.20	504971-5
	10	A11DDC-0210E-ND*◆	56.48	50.20	5504971-5
4	1	A11DBC-0201E-ND*◆	34.25	30.44	5504958-1
	2	A11DBC-0202E-ND*◆	35.82	31.84	5504958-2
	3	A11DBC-0203D-ND*◆	—	24.92	504958-3
	3	A11DBC-0203E-ND*◆	37.37	33.22	5504958-3
	5	A11DBC-0205D-ND*◆	41.18	36.60	504958-4
5	A11DBC-0205E-ND*◆	41.18	36.60	5504958-4	
5	3	A36330-ND*◆	45.23	40.20	6374613-3
	3	A36331-ND*◆	49.05	43.60	6374613-5
	3	A36332-ND*◆	45.23	40.20	6374613-3
	3	A36333-ND*◆	49.05	43.60	6374613-5
	5	A36333-ND*◆	49.05	43.60	6374613-5

图	长度 (米)	Digi-Key 零件编号	1	10	AMP 零件编号
6	3	A36335-ND*◆	56.54	50.26	6828317-3
	5	A36336-ND*◆	61.31	54.50	6828317-5
7	3	A36334-ND*◆	33.95	30.18	6374110-3
8	1	A11DDC-0101C-ND*◆	17.24	15.32	5504970-1
	2	A11DDC-0102C-ND*◆	18.43	16.38	5504970-2
	3	A11DDC-0103C-ND*◆	19.62	17.44	5504970-3
	3	A36337-ND*◆	32.78	29.14	6828887-3
	5	A11DDC-0105C-ND*◆	22.01	19.56	5504970-4
10	10	A11DDC-0110C-ND*◆	27.97	24.86	5504970-5
	10	A11DBC-0210E-ND*◆	49.59	44.08	5504958-5
9	1	A11DBC-0101C-ND*◆	—	13.22	5504972-1
	2	A11DBC-0102B-ND*◆	—	12.29	504972-2
	3	A11DBC-0103C-ND*◆	—	15.17	5504972-3
	5	A11DBC-0105B-ND*◆	—	14.67	504972-4
	5	A11DBC-0105C-ND*◆	—	17.12	5504972-4
10	10	A11DBC-0110B-ND*◆	27.97	24.86	504972-5
	10	A11DBC-0110C-ND*◆	32.99	29.32	5504972-5

\* 陶瓷 † 聚合物复合材料 ◆ 符合 RoHS 规范要求

全部产品均以美元计价。 免费电话：10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikey.com.cn — 电话：(852) 3104 0500 — 传真：(852) 3104 0686