


Weidmüller DIN 轨道 - 安装的接线座和附件

A

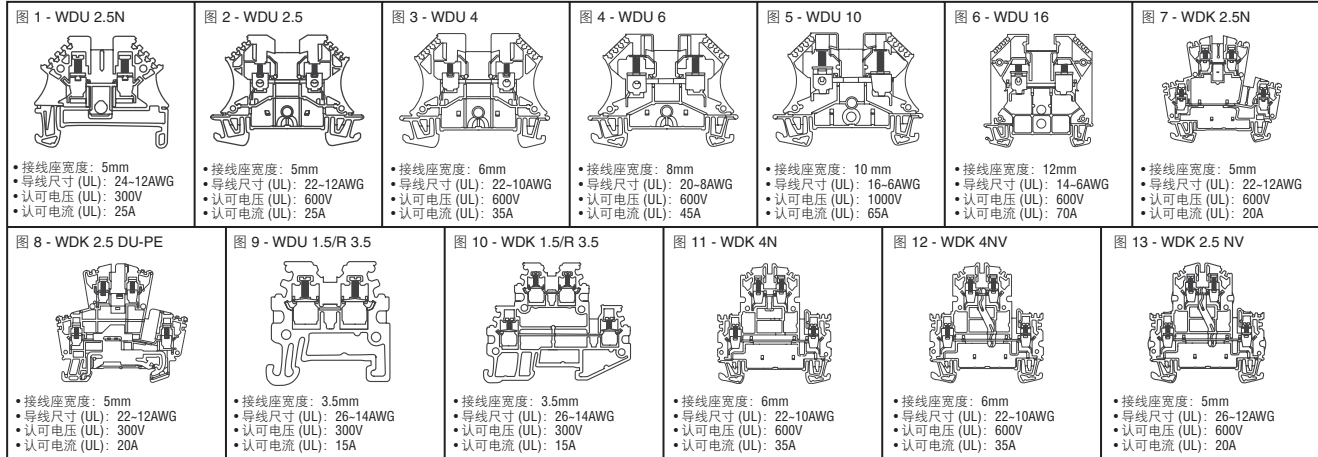

接线座				附件 (请看以下描述与价格)										
图	系列	Digi-Key 零件编号	1	10	100	Weidmüller 零件编号	接地块	端板	端架	隔板	跳线/跳线连接	切口工具	DIN 轨道	标记贴片
1	WDU 2.5N	281-1466-ND	1.73	1.56	1.38	1040800000	281-1490-ND	281-1499-ND	281-1503-ND	—	281-1505-ND	281-1533-ND	281-1534-ND	281-1550-ND
2	WDU 2.5	281-1467-ND	1.37	1.23	1.10	1020000000	281-1491-ND	281-1500-ND	281-1503-ND	—	281-1505-ND	281-1533-ND	281-1534-ND	281-1550-ND
3	WDU 4	281-1468-ND	1.43	1.29	1.14	1020100000	281-1492-ND	281-1500-ND	281-1503-ND	—	281-1514-ND	281-1533-ND	281-1534-ND	281-1551-ND
4	WDU 6	281-1469-ND	2.22	2.00	1.78	1020200000	281-1493-ND	281-1500-ND	281-1503-ND	—	281-1518-ND	281-1533-ND	281-1534-ND	—
5	WDU 10	281-1470-ND	2.96	2.66	2.37	1020300000	281-1494-ND	281-1500-ND	281-1503-ND	—	281-1522-ND	281-1533-ND	281-1534-ND	—
6	WDU 16	281-1471-ND	5.64	5.08	4.52	1020400000	281-1495-ND	—	281-1502-ND	—	281-1529-ND	281-1533-ND	281-1534-ND	—
7	WDK 2.5N	281-1468-ND	4.68	4.22	3.75	1041100000	281-1496-ND	—	281-1502-ND	281-1501-ND	281-1505-ND	281-1533-ND	281-1534-ND	281-1550-ND
8	WDK 2.5 DU-PE	281-1555-ND	—	—	5.67	1036400000	281-1496-ND	—	281-1502-ND	281-1501-ND	281-1506-ND	281-1533-ND	281-1534-ND	281-1550-ND
9	WDU 1.5/R 3.5	281-1476-ND	1.88	1.69	1.50	1753280000	—	281-1478-ND	281-1480-ND	—	281-1481-ND	281-1533-ND	281-1535-ND	281-1536-ND
10	WDK 1.5/R 3.5	281-1477-ND	4.08	3.68	3.27	1753290000	—	281-1479-ND	281-1480-ND	—	281-1482-ND	281-1533-ND	281-1535-ND	281-1537-ND
11	WDK 4N	281-1473-ND	6.35	5.72	5.08	1041900000	281-1497-ND	—	281-1502-ND	281-1501-ND	281-1514-ND	281-1533-ND	281-1534-ND	281-1550-ND
12	WDK 4NV	281-1474-ND	8.94	8.05	7.16	1041910000	281-1497-ND	—	281-1502-ND	281-1501-ND	281-1514-ND	281-1533-ND	281-1534-ND	281-1550-ND
13	WDK 2.5 NV	281-1475-ND	9.54	8.59	7.64	1041610000	281-1497-ND	—	281-1502-ND	281-1501-ND	281-1505-ND	281-1533-ND	281-1534-ND	281-1550-ND

◆ 符合 RoHS 规范要求

配件


说明	Digi-Key 零件编号	1	10	100	Weidmüller 零件编号
接地块					
WPE 2.5N	281-1490-ND	6.27	5.65	5.02	1016200000
WPE 2.5	281-1491-ND	7.23	6.51	5.79	1010000000
WPE 4	281-1492-ND	7.46	6.71	5.97	1010100000
WPE 6	281-1493-ND	7.73	6.96	6.18	1010200000
WPE 10	281-1494-ND	8.64	7.78	6.92	1010300000
WPE 16	281-1495-ND	10.49	9.44	8.39	1010400000
WDK 2.5N DU-PE	281-1496-ND*	—	—	6.80	1041650000
WDK 4N PE	281-1497-ND†	9.24	8.32	7.40	1041920000
端板 - 符合 RoHS 规范要求					
WAP WDU 1.5/R 3.5	281-1478-ND	39	36	32	1754190000
WAP WDK 1.5/R 3.5	281-1479-ND	1.04	.94	.83	1754200000
WAP WDU 1.5	281-1499-ND	.96	.87	.77	1060000000
WAP WDU 2.5	281-1500-ND	1.01	.91	.81	1050000000
端架					
EW 15	281-1480-ND	.81	.73	.65	3828600000
WEW 35/1	281-1502-ND	5.01	4.51	4.01	1061200000
WEW 35/2	281-1503-ND	2.31	2.08	1.85	1059000000
隔板					
WTW	281-1501-ND	5.57	5.01	4.46	1058800000
跳线					
ZQV 1.5/R 3.5/2 GE	281-1481-ND	.62	.56	.50	1754210000
ZQV 1.5/R 3.5/3 GE	281-1482-ND	1.22	1.10	.98	1754220000
ZQV 2.5N/2	281-1505-ND	.66	.60	.53	1693800000
ZQV 2.5N/3	281-1506-ND	1.25	1.13	1.00	1693810000
ZQV 4N/2	281-1514-ND	1.31	1.18	1.05	1758250000
ZQV 4N/3	281-1515-ND	1.94	1.75	1.55	1762630000
ZQV 4N/10	281-1517-ND	6.30	5.67	5.04	1758260000

说明	Digi-Key 零件编号	1	10	100	Weidmüller 零件编号
跳线连接					
WQV 6/2	281-1518-ND	1.85	1.67	1.48	1052360000
WQV 6/3	281-1519-ND	2.82	2.54	2.26	1054760000
WQV 6/4	281-1520-ND	3.57	3.22	2.86	1054860000
WQV 6/10	281-1521-ND	8.84	7.96	7.07	1052260000
WQV 10/2	281-1522-ND	2.07	1.87	1.66	1052560000
WQV 10/3	281-1523-ND	2.91	2.62	2.33	1054960000
WQV 10/4	281-1524-ND	3.61	3.25	2.89	1055060000
WQV 10/10	281-1525-ND	9.02	8.12	7.22	1052460000
WQV 16/10	281-1529-ND	9.44	8.50	7.55	1053360000
槽槽口					
切削工具 WAW 1	281-1533-ND	55.90	—	—	900450
螺丝刀					
0.6 x 3.5	281-1530-ND	12.78	11.51	10.23	9008330000
0.8 x 4.0	281-1531-ND	17.31	15.58	13.85	9008340000
1.0 x 5.5	281-1532-ND	23.54	21.19	18.83	9008350000
DIN 轨道 - 开槽 1M					
TS 35 x 7.5mm	281-1534-ND	15.27	13.75	12.22	0514510000
TS 15 x 5.5mm	281-1535-ND	13.08	11.78	10.47	117151
标记笔					
STI - 黑色	281-1554-ND	9.48	8.54	7.59	508401694
出口模块					
AC, 单路	281-1560-ND	16.88	15.44	12.06	9915480000
AC, 双路	281-1561-ND	24.53	22.43	17.52	9915490000
保险丝盒					
带指示灯	281-1562-ND	13.82	12.64	9.88	67601493

◆ 符合 RoHS 规范要求
* 单层 + 接地 † 双层接地块

说明	Digi-Key 零件编号	1	10	100	Weidmüller 零件编号
标记带					
DEK 5/3.5 MC 空白 (未印刷)	281-1536-ND	10.50	9.45	8.40	1755270000
DEK 5/3.5 FS 1-10 预先标记 (印刷)	281-1537-ND	12.00	10.80	9.60	1762320001
DEK 5/5 空白 (未印刷)	281-1550-ND	3.10	2.79	2.48	0473360000
DEK 5/6 空白 (未印刷)	281-1551-ND	3.10	2.79	2.48	0468560000
DEK 5/8 空白 (未印刷)	281-1553-ND	3.75	3.38	3.00	1277060000

◆ 符合 RoHS 规范要求

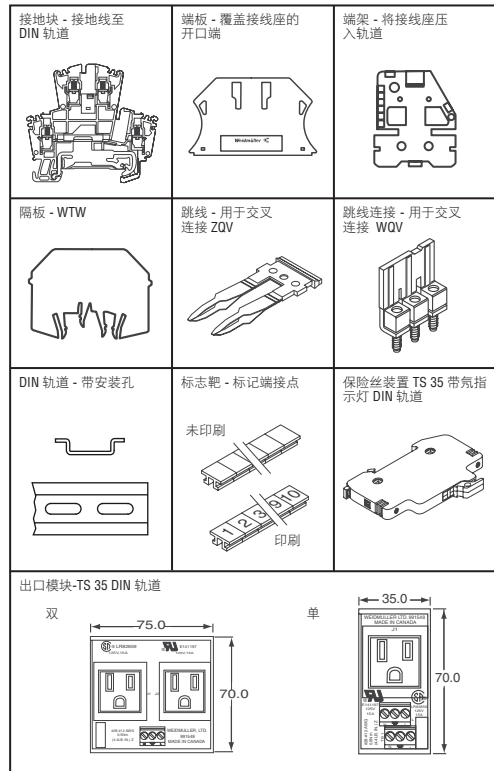

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)
digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686