



AMERICAN ELECTRICAL INC.

DIN 轨道安装接线座和配件 (接上页)

需要电路保护的应用通常以保险丝而不是断路器来指明。这些保险丝盒能够采用主流尺寸的保险丝保护电路。
技术规格: ASK 4 系列: • 最大电压: 600V • 最大电流: 32A • 导线尺寸: 26-6AWG ASK 6 系列: • 最大电压: 600V • 最大电流: 50A • 导线尺寸: 26-6AWG

A

DIN 轨道安装保险丝盒							
图	系列	端子宽度 (mm)	Digi-Key 零件编号	1	10	50	American Electrical 零件编号
接受 1.5" x 13/32" 保险丝							
10	ASK 4	17	1 288-1301-ND	4.03	3.63	3.23	2541000
			2 288-1303-ND	8.06	7.26	6.45	2543000
			3 288-1305-ND	12.06	10.86	9.65	2544000
接受 1.5" x 13/32" 保险丝 - 带保险丝熔断指示灯							
10	ASK 4	17	1 288-1302-ND	10.57	9.52	8.46	2541100
			2 288-1304-ND	21.15	19.04	16.92	2543100
			3 288-1306-ND	31.72	28.55	25.38	2544100
接受 2.0" x 0.55" 保险丝							
11	ASK 6	27	1 288-1307-ND	9.25	8.33	7.40	2561000
			2 288-1309-ND	18.50	16.65	14.80	2563000
			3 288-1311-ND	28.00	25.20	22.40	2564000
接受 2.0" x 0.55" 保险丝 - 带保险丝熔断指示灯							
11	ASK 6	27	1 288-1308-ND	23.38	21.04	18.70	2561100
			2 288-1310-ND	47.50	42.75	38.00	2563100
			3 288-1312-ND	72.50	65.25	58.00	2564100

配件

系列	位置 数量	Digi-Key 零件编号	1	10	50	American Electrical 零件编号
端架						
KD 3	—	288-1295-ND	.44	.40	.36	495040
端板						
NPP 2.5 K	—	288-1258-ND	.22	.20	.18	445110
NPP 2.5-10	—	288-1259-ND	.35	.32	.28	445150
NPP 16-35	—	288-1260-ND	.56	.51	.46	445170
NPP PIK 4 Q	—	288-1261-ND	.96	.87	.77	449010
NPP ASK 2	—	288-1262-ND	1.00	.90	.80	450040

系列	位置 数量	Digi-Key 零件编号	1	10	50	American Electrical 零件编号
交叉连接跳线						
UK 2.5 K/2	2	288-1263-ND	1.24	1.12	.99	475112
UK 2.5 K/3	3	288-1264-ND	1.84	1.66	1.48	475113
UK 2.5 K/4	4	288-1265-ND	2.43	2.19	1.95	475114
UK 2.5 K/10	10	288-1266-ND	5.68	5.12	4.55	475119
UK 2.5/2	2	288-1267-ND	1.12	1.01	.90	475122
UK 2.5/3	3	288-1268-ND	1.68	1.52	1.35	475123
UK 2.5/4	4	288-1269-ND	2.43	2.19	1.95	475124
UK 2.5/10	10	288-1270-ND	5.33	4.80	4.27	475129
UK 4/2	2	288-1271-ND	1.97	1.77	1.58	475132
UK 4/3	3	288-1272-ND	2.85	2.57	2.28	475133
UK 4/4	4	288-1273-ND	3.70	3.33	2.96	475134
UK 4/10	10	288-1274-ND	8.06	7.26	6.45	475139
UK 6/2	2	288-1275-ND	2.06	1.86	1.65	475142
UK 6/3	3	288-1276-ND	2.89	2.60	2.31	475143
UK 6/4	4	288-1277-ND	3.95	3.56	3.16	475144
UK 6/10	10	288-1278-ND	8.20	7.38	6.56	475149
UK 10/2	2	288-1279-ND	2.16	1.95	1.73	475152
UK 10/3	3	288-1280-ND	3.03	2.73	2.42	475153
UK 10/4	4	288-1281-ND	3.95	3.56	3.16	475154
UK 10/10	10	288-1282-ND	9.45	8.51	7.56	475159
UK 16/2	2	288-1283-ND	2.16	1.95	1.73	475162
UK 16/3	3	288-1284-ND	3.03	2.73	2.42	475163
UK 16/4	4	288-1285-ND	4.17	3.75	3.34	475164
UK 16/10	10	288-1286-ND	9.42	8.48	7.54	475169
UK 35/2	2	288-1287-ND	2.13	1.92	1.71	475172
UK 35/3	3	288-1288-ND	3.03	2.73	2.42	475173
UK 35/4	4	288-1289-ND	4.33	3.90	3.47	475174
UK 35/10	10	288-1290-ND	9.52	8.57	7.62	475179
UK 4/2	2	288-1291-ND	1.72	1.56	1.38	474132
UK 4/3	3	288-1292-ND	2.31	2.09	1.86	474133
UK 4/4	4	288-1293-ND	3.02	2.72	2.42	474134
UK 4/10	10	288-1294-ND	7.41	6.67	5.93	474139
标记接片						
DY 5	1-10	288-1296-ND	1.60	1.44	1.28	505020
DY 5	10-50	288-1297-ND	1.60	1.44	1.28	505040
DY 5	51-100	288-1298-ND	1.60	1.44	1.28	505041
DY 5	101-150	288-1299-ND	1.60	1.44	1.28	505042
DY 5	151-200	288-1300-ND	1.60	1.44	1.28	505043

DIN 轨道安装接口模块和线缆

D-Sub 规格:
• 最大电流: 1A • 导线范围: 22-14AWG • 工作温度: -10°C ~ 50°C
IDC 规格:
• 最大电流: 2A • 导线范围: 22-14AWG • 工作温度: -10°C ~ 50°C


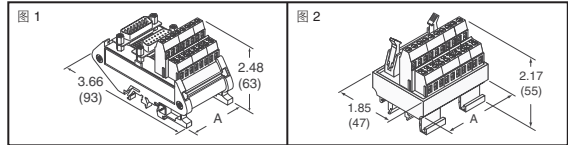


图	说明	尺寸 A 英寸 (mm)	Digi-Key 零件编号	1	10	50	American Electrical 零件编号
接口模块							
1	9 引脚 D-Sub 公头和母头至螺钉接线座	1.53 (39)	288-1347-ND	53.08	46.45	39.81	DSUB-9-MF
	15 引脚 D-Sub 公头和母头至螺钉接线座	1.93 (49)	288-1343-ND	74.57	65.25	55.93	DSUB-15-MF
	25 引脚 D-Sub 公头和母头至螺钉接线座	2.87 (73)	288-1345-ND	94.24	82.46	70.68	DSUB-25-MF
2	20 引脚 IDC 接头至螺钉接线座	2.26 (57.5)	288-1350-ND	48.43	42.38	36.33	IDC-20-M
	24 引脚 IDC 接头至螺钉接线座	2.72 (69)	288-1352-ND	64.58	56.52	48.44	IDC-24-M
	40 引脚 IDC 接头至螺钉接线座	4.47 (113.5)	288-1353-ND	93.66	81.96	70.25	IDC-40-M
模块线缆							
—	9 引脚 D-Sub 线缆公头至母头 2M	—	288-1348-ND	23.86	20.88	17.90	DSUB-9-MF-CBL
	15 引脚 D-Sub 线缆公头至母头 2M	—	288-1344-ND	23.04	20.16	17.28	DSUB-15-MF-CBL
	25 引脚 D-Sub 线缆公头至母头 2M	—	288-1346-ND	24.88	21.77	18.66	DSUB-25-MF-CBL
	20 引脚 IDC 单端 2M	—	288-1349-ND	52.84	46.24	39.63	IDC-20-M-CBL
	24 引脚 IDC 单端 2M	—	288-1351-ND	70.74	61.90	53.06	IDC-24-M-CBL

DIN 轨道

特点: • 钢材设计 • 已通过 CE 认证 • 镀锌 • 轨道上无标记

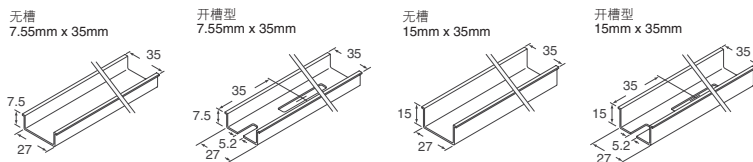

供有 3" 至 78" (按 1" 递增)。

有关自定义长度和相关价格请打电话询问!

注: 超过 48" 的产品可能需要额外运费。

PART NUMBERING SYSTEM	
ADR□□□□□□□□□□□□□□□□-ND	
DR = DIN RAIL	S = Slotted U = Unslotted
Length in inches with an implied decimal point after the second digit. Example: 3 IN = 0300	
Width and height in MM 3575 = 35MM X 7.55MM 3515 = 35MM X 15MM	
A = AMERICAN ELECTRICAL INC.	

长度 (英寸)	Digi-Key 零件编号	"U" 单价			"S" 单价		
		1	10	100	1	10	100
3	ADR3575-□0300-ND	1.44	1.08	.75	1.44	1.08	.75
4	ADR3575-□0400-ND	1.61	1.22	.88	1.61	1.22	.88
5	ADR3575-□0500-ND	1.63	1.26	.94	1.63	1.26	.94
6	ADR3575-□0600-ND	1.88	1.45	1.09	1.88	1.45	1.09
7	ADR3575-□0700-ND	2.15	1.66	1.25	2.15	1.66	1.25
8	ADR3575-□0800-ND	2.40	1.87	1.40	2.40	1.87	1.40
9	ADR3575-□0900-ND	2.65	2.07	1.55	2.65	2.07	1.55
10	ADR3575-□1000-ND	2.89	2.25	1.69	2.89	2.25	1.69
11	ADR3575-□1100-ND	3.11	2.44	1.83	3.11	2.44	1.83
12	ADR3575-□1200-ND	3.32	2.61	1.96	3.32	2.61	1.96
24	ADR3575-□2400-ND	5.02	4.02	3.02	5.02	4.02	3.02
36	ADR3575-□3600-ND	6.57	5.26	3.98	6.57	5.26	3.98
48	ADR3575-□4800-ND	7.97	6.38	4.88	7.97	6.38	4.88
—	ADR3575-□7874-ND*	11.12	8.75	6.84	11.12	8.75	6.84

注: □S=开槽, U=无槽 * 2米长

全部产品均以美元计价。

免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

310 (CN082-09)

digikoy.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686