


插件款式 (所示为引脚插件前视图。图不为实际尺寸。)

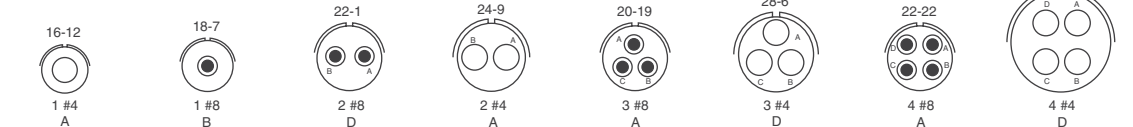

RADSOK 优点: • 触点电阻低 • 低感电压降性能 • 温升最小, 通过电流更高 • 振动与冲击下性能可靠 • 触点可承受标准触点电流的 150% • 提供尺寸 8 (69 A) 和尺寸 4 (120 A) 两种触点。还可提供尺寸 12 (35 A)、尺寸 0 (250 A) 和尺寸 2/0 - 4/0 (500 A) 的触点 **AC 系列, 带 RADSOK** • 单标记/凹槽外壳电极标记 • 螺纹耦合 • 机械加工的触点 • 工作温度范围: -55°C ~ 125°C • 黑色锌合金表面材料 **GT 系列, 带 RADSOK** • 具有听觉、触觉和视觉指示形式的完全耦合 • 防水 - IP67 级 • 工作温度范围: -55°C ~ 125°C • 获 UL 认证 • 黑色锌合金表面材料 **Amphenol-GTR 反向卡销系列** • 压缩 (固定螺丝) 导线端子 • UL/CUL 1977/1682/817 认证 • 快速正耦合 • 具有听觉、触觉和视觉指示形式的完全耦合 • 防水 - IP67 级 • 工作温度范围: -55°C ~ 125°C

图	外壳尺寸 尺寸 插件排列 编号	触点 数量/ 尺寸	说明	尺寸 (英寸)			Digi-Key 零件编号	单价	
				A	B	C		1	10
AC (5015) 系列, 带 RADSOK									
1	18-7	1/8	插座	1.062	1.582	1.000	ACCO2E18-7P(025)-ND	19.55	12.52
1	22-1	2/8	插座	1.250	1.582	1.250	ACCO2E22-1P(025)-ND	23.96	16.78
1	20-19	3/8	插座	1.156	1.582	1.125	ACCO2E20-19P(025)-ND	29.40	20.58
2	18-7	1/8	插头	1.333	2.596	0.625	ACC06E18-7R(025)-ND	38.06	26.65
2	22-1	2/8	插头	1.588	2.654	0.750	ACC06E22-1R(025)-ND	35.88	29.44
2	20-19	3/8	插头	1.461	2.654	0.750	ACC06E20-19R(025)-ND	38.38	31.49
1	16-12	1/4	插座	0.969	1.582	0.875	ACCO2E16-12P(025)-ND	16.49	10.56
1	24-9	2/4	插座	1.375	1.581	1.375	ACCO2E24-9P(025)-ND	21.46	15.03
1	28-6	3/4	插座	1.562	1.581	1.625	ACCO2E28-6P(025)-ND	28.86	20.21
2	16-12	1/4	插头	1.250	2.524	0.531	ACC06E16-12R(025)-ND	40.87	33.54
2	24-9	2/4	插头	1.715	2.885	0.938	ACC06E24-9R(025)-ND	55.17	45.63
2	28-6	3/4	插头	1.968	2.885	0.938	ACC06E28-6R(025)-ND	71.39	59.49
1	22-22	4/8	插座	1.250	1.582	1.750	ACCO2E22-22P(025)-ND	34.59	28.39
1	32-17	4/4	插座	1.750	1.581	1.875	ACCO2E32-17P(025)-ND	36.39	29.86
2	22-22	4/8	插头	1.588	2.654	0.750	ACC06E22-22R(025)-ND	56.67	46.87
2	32-17	4/4	插头	2.209	2.943	1.250	ACC06E32-17R(025)-ND	91.81	78.69
GT 系列, 带 RADSOK									
3	18-7	1/8	插座	1.378	0.907	0.157	GTC03018-7P(025)-ND	24.46	17.13
3	22-1	2/8	插座	1.614	0.907	0.157	GTC03022-1P(025)-ND	30.90	25.19
3	20-19	3/8	插座	1.496	0.907	0.157	GTC03020-19P(025)-ND	34.85	28.60
4	18-7	1/8	插头	1.437	4.921	0.562	GTC06F18-7S(RDS)(025)-ND	58.72	48.93
4	22-1	2/8	插头	1.697	4.921	0.625	GTC06F22-1S(RDS)(025)-ND	75.58	62.99
4	20-19	3/8	插头	1.571	4.921	0.625	GTC06F20-19S(RDS)(025)-ND	72.09	60.08
3	16-12	1/4	插座	1.280	0.846	0.126	GTC03016-12P(025)-ND	43.07	35.14
3	24-9	2/4	插座	1.752	0.907	0.157	GTC03024-9P(025)-ND	27.48	22.40
3	28-6	3/4	插座	2.000	0.947	0.157	GTC03028-6P(025)-ND	32.88	26.98
4	16-12	1/4	插头	1.260	4.921	0.437	GTC06F16-12S(RDS)(025)-ND	64.24	53.54
4	24-9	2/4	插头	1.835	4.921	0.750	GTC06F24-9S(RDS)(025)-ND	106.26	89.06
4	28-6	3/4	插头	2.102	4.921	0.750	GTC06F28-6S(RDS)(025)-ND	125.49	105.19

图	外壳尺寸 尺寸 插件排列 编号	触点 数量/ 尺寸	说明	尺寸 (英寸)			Digi-Key 零件编号	单价	
				A	B	C		1	10
3	22-22	4/8	插座	1.614	0.907	0.157	GTC03022-22P(025)-ND	40.79	33.48
3	32-17	4/4	插座	2.244	0.947	0.157	GTC03032-17P(025)-ND	38.30	31.43
4	22-22	4/8	插头	1.697	4.921	0.625	GTC06F22-22S(RDS)(025)-ND	86.66	74.28
4	32-17	4/4	插头	2.366	4.921	0.937	GTC06F32-17S(RDS)(025)-ND	158.57	136.95
5	16	—	插头帽	1.169	0.945	—	10-580903-16Y-ND	33.33	27.35
6	16	—	插座帽	1.280	0.700	—	10-580902-16Y-ND	33.66	27.62
5	18	—	插头帽	1.303	0.945	—	10-580903-18Y-ND	26.80	21.85
6	18	—	插座帽	1.457	0.900	—	10-580902-18Y-ND	31.96	26.23
5	20	—	插头帽	1.437	1.260	—	10-580903-20Y-ND	41.18	33.80
6	20	—	插座帽	1.594	0.900	—	10-580902-20Y-ND	41.40	33.78
5	24	—	插头帽	1.701	1.260	—	10-580903-24Y-ND	40.93	33.59
6	24	—	插座帽	1.850	0.900	—	10-580902-24Y-ND	38.56	30.00
5	28	—	插头帽	1.929	1.260	—	10-580903-28Y-ND	39.27	32.23
6	28	—	插座帽	2.126	0.900	—	10-580902-28Y-ND	40.19	32.98
5	32	—	插头帽	2.193	1.260	—	10-580903-32Y-ND	41.20	33.81
6	32	—	插座帽	2.382	0.900	—	10-580902-32Y-ND	41.20	33.81
Amphenol-GTR 反向卡销									
7	—	4/4	插头	2.626	4.829	0.582	GT06PCM32-ARS-30(29R)-ND	125.58	107.12
7	—	4/4	插头	2.626	4.829	0.759	GT06PCM32-ARS-40(29R)-ND	125.58	107.12
7	—	4/4	插头	2.626	4.829	0.905	GT06PCM32-ARS-50(29)-ND	125.58	107.12
7	—	4/4	插头	2.626	4.829	1.185	GT06PCM32-ARS-70(290S)-ND	125.58	107.12
3	—	4/4	插座	2.248	0.947	0.158	GT030PCM32-ARP-80-ND	51.32	42.45
7	—	5/4	插头	2.626	4.829	0.787	10-610142-001-ND	134.84	113.04
7	—	5/4	插头	2.626	4.829	0.984	10-610142-002-ND	134.84	113.04
7	—	5/4	插头	2.626	4.829	0.797	10-610142-003-ND	134.84	113.04
7	—	5/4	插头	2.626	4.829	0.797	10-610142-004-ND	134.84	113.04
3	—	5/4	插座	2.248	0.947	0.158	10-610147-001-ND	92.78	77.77
3	—	5/4	插座	2.248	0.947	0.158	10-610147-002-ND	92.78	77.77
3	—	5/4	插座	2.248	0.947	0.158	10-610222-001-ND	92.78	77.77
3	—	5/4	插座	2.248	0.947	0.158	10-610222-002-ND	92.78	77.77

RADSOK Amphe-PD™

特点: • 6 AWG • 获得 UL 69A 认证 • 阻燃性 94V-0 • 绝对锁定 • 无工具组装
 目标用途: • 电池连接 • 母线连接 • 电源连接

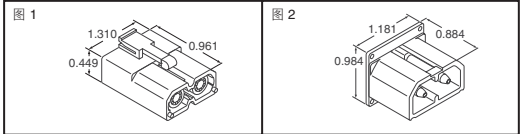


图	触点 数量/ 尺寸	说明	类型	Digi-Key 零件编号	单价			
					1	10	50	100
1	2	插头	压接	C10-638974-000-ND	15.25	10.68	7.93	7.78
2	2	插座	母线	C10-638975-000-ND	14.93	10.45	7.77	7.62
2	2	插座	压接	C10-638976-000-ND	14.95	10.47	7.78	7.63
2	2	插座	PCB	C10-638977-000-ND	14.10	9.87	7.34	7.20

ASTRO TOOL CORP. 工具
CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING

说明	Digi-Key 零件编号	单价	Astro Tool Corp. 零件编号
气动压接工具, 无模具	AMT23B-ND	1250.20	AMT23B
尺寸 8 模具, 与 AMT23B-ND 一起使用	AMT23002DA-ND	261.61	AMT23002DA
定位器, 与 AMT23002DA-ND 一起使用	AMT23161L-ND	55.26	AMT23161L
尺寸 4 模具, 与 AMT23B 一起使用	AMT23004DA-ND	261.61	AMT23004DA
定位器, 与 AMT23004DA-ND 一起使用	AMT23163L-ND	55.26	AMT23163L
用于 8 号金属触点的拔出工具	ATC2281-ND	109.79	ATC2281
用于 4 号金属触点的拔出工具	ATC2426-ND	106.33	ATC2426
用于 8 号塑料触点的拔出工具	M81969/14-06-ND	6.12	M81969/14-06
用于 4 号塑料触点的拔出工具	M81969/14-07-ND	6.12	M81969/14-07