


### 2AG Shock-Safe 面板安装保险丝座

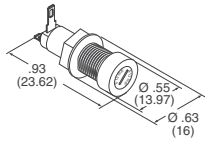

 
技术规格:  
 • 端子: 铜, 镀锡, 0.110" 焊料/Q.C.  
 • 额定电流: 300V以下任何电压为 10 安

F1469-ND (Littelfuse # 02450001) ..... 4.37/1; 40.32/10; 302.40/100

### 防水型 3AG 保险丝座



#### 面板安装




技术规格:  
 • 电气: 20 安, 250V  
 • 旋钮: 螺钉型  
 • 端子: 镀锡, 焊料类型  
 • 密封: O 形, 依照 MIL-PRF-19207

F1479-ND (Littelfuse # 03420006) ..... 27.61/1; 254.82/10; 1911.15/100

### 保险丝装置 5x20mm PC 电路板类型


技术规格: • 夹/端子: 镀锡弹簧黄铜  
 • 底座: 酚醛胶板 UL 94V-0 • 额定电流: 6.3 安, 250V

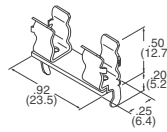

F1501-ND (Littelfuse # 05200002H) ..... 1.15/1; 10.59/10; 79.43/100

### 5x20mm 保险丝夹自动插入

技术规格:  
 • 夹材料: 磷青铜  
 • 表面处理: 镀锡  
 • 型号: 耳型

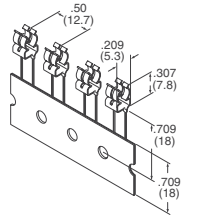

Digi-Key 零件编号	剪切带 价格			Digi-Key 零件编号	带式和弹带	
	1	10	100		数量	价格
F043CT-ND	.31	2.86	24.07	F043TB-ND	1,000	120.00

### Microfuse 或 PICO II 保险丝座

保险丝座可容纳带有 0.025" (0.64mm) 直径引线的 Littelfuse Microfuses 和 PICO II™ 保险丝 (额定为 5A)。  
 电气: 125V 以下的任何电压, 额定为 5 安  
 模制品: 白色热塑性塑料, 黑色面板架  
 端子: 铜合金  
 环境温度: -40°C - 100°C, 端子镀银

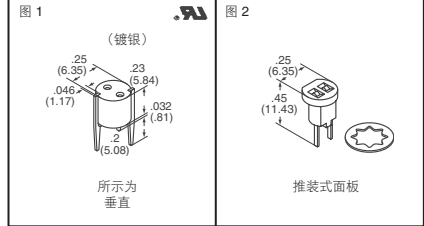


图	安装方式	Digi-Key 零件编号	单价		
			1	100	250
1	垂直	F060-ND	2.54	1.76	1.57
1	水平	F061-ND	2.54	1.76	1.57
1	垂直	F1475-ND†	2.63	1.83	1.62
2	面板	F1474-ND	2.84	1.97	1.75

† 镀层: 锡 • 获 UL 认证

### 保险丝夹

 


图	接受的保险丝类型	末端 (耳)	引线类型	夹材料	表面处理	Digi-Key 零件编号	价格			Littelfuse 零件编号
							10	100	250	
1	3AG (0.250" 直径)	是	直形	弹簧黄铜	镀锡	F040-ND	2.25	16.88	37.50	01020071H
	3AG (0.250" 直径)	无	直形	弹簧黄铜	镀锡	F041-ND	2.25	16.88	37.50	01020074H
	3AG (0.250" 直径)	是	直形	铜镀	镀银	F046-ND	6.54	49.05	109.00	01220083H
	3AG (0.250" 直径)	是	直形	铜镀	镀锡	F045-ND	5.40	40.50	90.00	01220088H
	3AG (0.250" 直径)	无	直形	直形	铜镀	F2777-ND	5.94	44.55	99.00	01220093H
2	3AG (0.250" 直径)	无	成角度插入	弹簧黄铜	镀锡	F042-ND	3.36	25.20	56.00	01020078H
	3AG (0.250" 直径)	是	成角度插入	弹簧黄铜	镀锡	F052-ND	3.36	25.20	56.00	01020079H
3	3AG (0.250" 直径)	是	直形	铜镀	镀银	F048-ND	6.00	45.00	100.00	01220090N
4	3AG (0.250" 直径)	无	铆钉/眼孔	弹簧黄铜	镀镍	F038-ND	2.28	17.10	38.00	01010002H
5	2AG/5 x 20mm	是	直形	弹簧黄铜	镀锡	F058-ND	2.28	17.10	38.00	01110501H
	2AG/5 x 20mm	是	直形	铜镀	镀锡	F044-ND	4.20	31.50	70.00	01110506H
6	5 x 20mm	是	直形	弹簧黄铜	镀锡	F063-ND	2.34	17.55	39.00	01000056H
7	3AG (0.250" 直径)	无	铆钉/眼孔	弹簧黄铜	镀镍	F2776-ND	2.43	18.23	40.50	01010003H
8	3AG (0.250" 直径)	是	直形	弹簧黄铜	镀锡	F2775-ND	2.31	17.33	38.50	01000058M

### Omni-Blok®

技术规格:  
 • 夹/端子: 镀锡弹簧黄铜  
 • 底座: 黑色热塑性塑料玻璃加强型 UL 94V-0 (3AG 型例外, 为灰色)

系列	机构认证/额定电流		
	U.L. (A)	CSA (A)	VDE/Semko (A)
0254	10	10	N/A
354000	30	30	N/A
354060	20	20	N/A
354080	20	20	N/A
354101	15	15	N/A
0520	10	10	6.3

图 1 焊接/Q.C.

图 2 P.C. 电路板安装

端接法选项

端子 1 焊接型印刷电路板安装  
 端子 2 0.110" 焊料/Q.C.  
 端子 3 0.110" NEMA/Q.C.  
 端子 4 0.187" 焊料/Q.C.  
 端子 5 0.187" NEMA/Q.C.  
 端子 6 0.250" Q.C.

图	接受的保险丝类型	端子类型	尺寸 - 英寸			Digi-Key 零件编号	单价			Littelfuse 零件编号
			A	B	C		1	10	100	
<b>0254 系列 (2AG)</b>										
1	2AG	2	.70	.50	.35	F1470-ND	1.36	1.26	.94	02540001Z
1	2AG	3	.70	.50	.35	F1472-ND	1.36	1.26	.94	02540201Z
2	2AG	1	.70	.50	.35	F1471-ND	1.17	1.08	.81	02540101Z
<b>0354 系列 (3AG)</b>										
1	1/4" 3AG	4	1.4	.53	.50	F1497-ND	1.11	1.03	.78	03540001ZXGY
1	1/4" 3AG	5	1.4	.53	.50	F1499-ND	1.11	1.03	.78	03540601ZXGY
1	1/4" 3AG	6	1.4	.53	.50	F1500-ND	1.11	1.03	.78	03540801ZXGY
2	1/4" 3AG	1	1.4	.53	.50	F1498-ND	1.17	1.08	.81	03540101ZXGY
<b>0520 系列 (5x20 mm)</b>										
1	5 x 20mm	2	.92	.50	.40	F1503-ND	1.15	1.06	.80	05200004Z
1	5 x 20mm	3	.92	.50	.40	F1502-ND	1.15	1.06	.80	05200003Z
2	5 x 20mm	1	.92	.50	.40	F1504-ND	1.21	1.12	.84	05200101Z

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)