


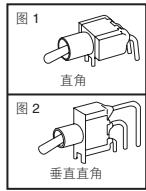


直角拨动开关



触点材质选项



触动物选项

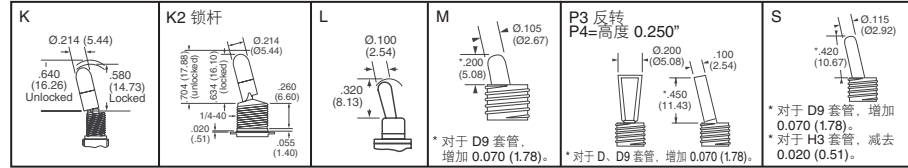

B 触点和端子：铜合金，在镀镍层上镀金。额定值：在最大 20VAC 或 20VDC 时最大为 0.4 VA

Q 端触点：铸银，镀银。中心触点和所有端子：铜合金、镀银。额定值：7000 系列：在 120VAC 时为 5A 或在 250VAC 时为 2A；E 系列：在 120VAC 时为 7.5A 或在 250VAC 时为 3A；T 系列：在 120VAC 时为 3A。

G 端触点：铸银，在镀镍层上镀金。中心触点和所有端子：铜合金，在镀镍层上镀金。额定值：在最大 20VAC 或 DC 时最大为 0.4VA 或在 120VAC 或 28VDC 时为 5A；在 250VAC 时为 2A。

电路	开关功能	选择 (见图)			触点	尺寸 - 英寸 (mm)	Digi-Key 零件编号	单价		C&K Components 零件编号
		触动物	套管	端子				1	100	

图 1 - 直角											
单刀双掷	开-开	S	D9	A	B	.500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86)	CKN1049-ND	6.35	5.09	4.03	7101SD9ABE
	开-关	M	D9	A	B	.500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86)	CKN1051-ND	6.91	5.53	4.38	7103SD9ABE
	开-开	M	D9	A	B	.500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86)	CKN1045-ND	6.35	5.09	4.03	7101MD9ABE
	开-开	M	D9	A	Q	.500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86)	CKN1046-ND	6.86	5.49	4.35	7101MD9AGE
	开-开	M	D9	A	G	.500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86)	CKN1047-ND	6.26	5.01	3.97	7101MD9AQE
	开-关	M	D9	A	B	.500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86)	CKN1050-ND	6.91	5.53	4.38	7103MD9ABE
	瞬开-瞬关	M	D9	A	B	.365 x .500 x .284 (9.27 x 12.70 x 7.21)	CKN1172-ND	7.03	5.63	4.46	7105MD9ABE
	瞬开-瞬关	M	D9	A	B	.500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86)	CKN1053-ND	7.03	5.63	4.46	7107MD9ABE
	瞬开-瞬关	M	H9	A	B	.320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94)	CKN1067-ND	6.44	5.16	4.09	T101MH9ABE
	瞬开-瞬关	M	H9	A	B	.320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94)	CKN1068-ND	7.59	6.07	4.81	T103MH9ABE
	瞬开-瞬关	M	H9	A	B	.320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94)	CKN1386-ND	7.59	6.07	4.81	T105MH9ABE
	瞬开-瞬关	M	H9	A	B	.320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94)	CKN1387-ND	7.84	6.27	4.97	T107MH9ABE
	瞬开-瞬关	M	H9	A	B	.320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94)	CKN1388-ND	7.84	6.27	4.97	T108MH9ABE
	开-开	P3	D9	A	B	.500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86)	CKN1048-ND	8.36	6.69	5.30	T101P3D9ABE
	开-开	S	Y9	A	B	.500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89)	CKN1456-ND	6.35	5.09	4.03	7101SYABE
	开-开	S	Y9	A	Q	.500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89)	CKN1457-ND	6.26	5.01	3.97	7101SYAQE
	开-瞬开	M	D9	A	B	.500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89)	CKN1472-ND	7.03	5.63	4.46	7108MD9ABE
	开-开	M	D1	A	Q	.500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89)	CKN1511-ND	6.95	5.56	4.41	E101MD1AGE
开-开	M	D1	A	G	.500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89)	CKN1512-ND	6.35	5.09	4.03	E101MD1AQE	
开-开	M	D1	A	B	.500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89)	CKN1520-ND	7.59	6.07	4.81	E103MD1ABE	
开-开	M	D1	A	G	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1528-ND	7.54	6.03	4.78	ET01MD1AGE	
开-开	S	D1	A	B	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1531-ND	6.99	5.60	4.43	ET01SD1ABE	
开-开	L	D1	A	B	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1532-ND	7.80	6.24	4.94	ET03LD1ABE	
瞬开-瞬关	M	D1	A	B	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1534-ND	7.80	6.24	4.94	ET05MD1ABE	
瞬开-瞬关	S	D1	A	B	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1535-ND	7.80	6.24	4.94	ET05SD1ABE	
开-开	K	—	A	B	.320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64)	CKN1545-ND	12.59	10.08	7.98	T101KABE	
开-开	M	H	A	B	.320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64)	CKN1548-ND	6.44	5.16	4.09	T101MHABE	
开-开	M	D9	A	B	.500 x .500 x .450 (12.70 x 12.70 x 11.43)	CKN1055-ND	9.69	7.76	6.14	7201MD9ABE	
开-开	M	D9	A	Q	.500 x .500 x .450 (12.70 x 12.70 x 11.43)	CKN1056-ND	9.51	7.61	6.03	7201MD9AQE	
开-开	M	H9	A	B	.320 x .360 x .352 (8.13 x 9.14 x 8.94)	CKN1069-ND	10.15	8.13	6.43	T201MH9ABE	
开-开	S	Y9	A	Q	.500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89)	CKN1480-ND	9.51	7.61	6.03	7201SYAQE	
开-开	M	D9	A	B	.500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89)	CKN1484-ND	10.65	8.52	6.75	7203MD9ABE	
开-瞬开	M	D9	A	B	.500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89)	CKN1489-ND	10.89	8.72	6.90	7207MD9ABE	
开-开	M	D9	A	B	.500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89)	CKN1491-ND	11.36	9.09	7.20	7211MD9ABE	
开-开	M	D1	A	B	.500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89)	CKN1521-ND	10.15	8.13	6.43	E201MD1ABE	
开-开	M	H9	A	G	.320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64)	CKN1555-ND	12.01	9.61	7.61	T201MH9AGE	
开-瞬开	S	H9	A	B	.320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64)	CKN1558-ND	11.70	9.36	7.41	T208SH9ABE	
开-开	M	D9	A	B	.500 x .500 x .500 (12.70 x 12.70 x 12.70)	CKN1383-ND	16.15	12.92	10.23	7301MD9ABE	
开-开	M	D1	A	G	.500 x .642 x .424 (12.70 x 16.31 x 10.77)	CKN1525-ND	12.63	10.92	9.19	E301MD1AGE	

图 2 - 垂直直角											
单刀双掷	开-开	M	D9	AV2	B	.500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70)	CKN1059-ND	6.69	5.36	4.24	7101MD9AV2BE
	开-关	M	D9	AV2	B	.500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70)	CKN1173-ND	7.25	5.80	4.60	7103MD9AV2BE
	开-瞬开	M	D9	AV2	B	.500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70)	CKN1174-ND	7.37	5.90	4.67	7107MD9AV2BE
	开-开	M	H9	AV	B	.320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94)	CKN1070-ND	6.78	5.43	4.30	T101MH9AVBE
	开-开	K2	—	AV2	B	.500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89)	CKN1440-ND	10.55	8.45	6.69	7101K2AV2BE
	开-开	M	D9	AV2	Q	.500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89)	CKN1443-ND	6.60	5.28	4.18	7101MD9AV2QE
	开-开	P4	D9	AV2	B	.500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89)	CKN1446-ND	8.70	6.96	5.51	7101P4D9AV2BE
	开-开	S	D9	AV2	B	.500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89)	CKN1447-ND	6.69	5.36	4.24	7101SD9AV2BE
	开-开	S	H	AV2	B	.500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89)	CKN1450-ND	6.69	5.36	4.24	7101SHAV2BE
	开-开	S	D9	AV2	B	.500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89)	CKN1452-ND	7.84	6.27	4.97	7101SHAV2QE
	开-开	S	Y9	AV2	B	.500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89)	CKN1454-ND	6.69	5.36	4.24	7101SY9AV2BE
	瞬开-瞬关	S	Y9	AV2	B	.500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89)	CKN1458-ND	6.69	5.36	4.24	7101SY9AV2QE
	瞬开-瞬关	M	D9	AV2	B	.500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89)	CKN1464-ND	7.37	5.90	4.67	7105MD9AV2BE
	开-开	M	D1	AV2	G	.500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89)	CKN1513-ND	7.60	6.08	4.82	E101MD1AV2GE
	开-开	M	D1	AV2	Q	.500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89)	CKN1514-ND	7.00	5.60	4.44	E101MD1AV2QE
	开-开	S	D1	AV2	B	.500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89)	CKN1517-ND	7.09	5.68	4.50	E101SD1AV2BE
	开-开	M	D1	AV	G	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1529-ND	8.09	6.48	5.13	ET01MD1AVG6E
	开-开	M	D1	AV	B	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1533-ND	8.36	6.69	5.30	ET03MD1AVBE
开-开	M	H9	AV	B	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1550-ND	7.93	6.35	5.02	T103MH9AVBE	
瞬开-瞬关	M	H9	AV	B	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1552-ND	7.93	6.35	5.02	T105MH9AVBE	
瞬开-瞬关	M	H9	AV	B	.320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89)	CKN1553-ND	8.18	6.54	5.18	T108MH9AVBE	
开-开	M	D9	AV2	B	.500 x .650 x .565 (12.70 x 16.51 x 14.35)	CKN1384-ND	10.34	8.28	6.55	7201MD9AV2BE	
开-开	M	D9	AV2	Q	.500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89)	CKN1476-ND	10.16	8.13	6.44	7201MD9AV2QE	
开-开	S	D9	AV2	B	.500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89)	CKN1479-ND	10.34	8.28	6.55	7201SD9AV2BE	
瞬开-瞬关	M	D9	AV2	B	.500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89)	CKN1486-ND	11.30	9.04	7.16	7205MD9AV2BE	
开-瞬开	M	D9	AV2	B	.500 x .450 x .350 (12.70 x 11.46 x 8.89)	CKN1490-ND	8.47	7.32	6.16	7207MD9AV2BE	
开-开	M	H9	AV	B	.320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64)	CKN1556-ND	10.65	8.52	6.75	T201MH9AVBE	
开-开	M	H9	V3	B	.320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64)	CKN1557-ND	10.15	8.13	6.43	T201MH9V3BE	
开-开	M	D9	AV2	B	.500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54)	CKN1500-ND	16.79	14.51	12.22	7401MD9AV2BE	

可选的硬件和附件										
装饰螺母 10-48, 高度 0.070" (1.78mm), 用于 T 和 TP 系列; 镀镍	CKN1183-ND	.66	.53	.42	465701201					
装饰螺母 1/4x40, 高度 0.325" (8.26mm), 用于 7000、8020、8060、8500、E、E010 和 TP 系列; 镀镍	CKN1184-ND	.47	.38	.30	7020501201					
装饰螺母 1/4x40, 高度 0.118" (3.00mm), 用于 7000、8020、8060、8500、E、E010 和 TP 系列	CKN1201-ND	.31	.25	.20	780701201					
装饰螺母 1/4x40, 高度 0.118" (3.00mm), 用于 7000、8020、8060、8500、9000、E、E010、T 和 TP 系列; 镀镍	CKN1754-ND	.38	.30	.24	709901201					
装饰螺母 1/4x40, 高度 0.090" (2.29mm), 用于 7000、8020、8060、8500、9000、E、E010、T 和 TP 系列; 镀镍	CKN1392-ND	.44	.36	.28	776001201					
装饰螺母 15/32-32, 高度 0.120" (3.05mm), 用于 7000 和 8500 系列; 镀镍	CKN1202-ND	1.25	1.00	.80	895101201					
滚花螺母 1/4x40, 高度 0.080" (2.03mm), 用于 7000、8020、8060、8500、9000、T 和 TP 系列; 镀镍	CKN1755-ND	.44	.36	.28	778000201					
滚花螺母 1/4x40, 高度 0.062" (1.57mm), 用于 7000、8020、8060、8500、9000、T 和 TP 系列; 镀镍	CKN1756-ND	.35	.28	.22	796901201					
防松垫圈 1/4x40, 直径 0.402" (10.21mm); 镀镍	CKN1753-ND	.28	.23	.18	700303202					
防松垫圈 1/4x40, 直径 0.593" (15.06mm); 镀镍	CKN9155-ND	.28	.23	.18	700302202					
六角螺母 1/4x40, 用于 8600 系列; 镀镍	CKN6180-ND	.29	.23	.19	775200201					
六角螺母 1/4x40, 用于 7000、8020、8060、8500 和 T 系列; 镀镍	CKN1185-ND	.28	.23	.18	700201201					
锁定环, 1/4 x 40, 直径 0.468" (11.89mm), 用于 7000、8020、8060、8500、9000、M、T 和 TP; 镀镍	CKN1817-ND	.28	.23	.18	700701201					
聚乙烯披针帽盖, 白色, 长度 0.383" (9.73mm), 用于彩色编码选项 "S" 触动物, 7000 系列	CKN1203-ND	.82	.66	.52	896801000					
聚乙烯披针帽盖, 黑色, 长度 0.383" (9.73mm), 用于彩色编码选项 "S" 触动物, 7000 系列	CKN1204-ND	.83	.66	.53	896802000					
聚乙烯披针帽盖, 红色, 长度 0.383" (9.73mm), 用于彩色编码选项 "S" 触动物, 7000 系列	CKN1205-ND	.82	.66	.52	896803000					

套管选择

