


图	电路	功能	端子	套管	触动器颜色	壳体颜色	触点额定值	Digi-Key 零件编号	1	100	单价
焊片按钮											
1	单刀单掷	开, 关	0.110 QC	高	红	黑	14VDC, 2A	501PB-ND	1.36	1.15	1.03
	单刀单掷	开, 关	0.110 QC	高	黑	黑	14VDC, 2A	508PB-ND	1.36	1.15	1.03
	单刀单掷	开, 关	0.110 QC	高	白	黑	14VDC, 2A	537PB-ND	1.46	1.24	1.11
	单刀单掷	瞬时 N/O	0.110 QC	高	红	黑	14VDC, 2A	502PB-ND	1.81	1.53	1.37
	单刀单掷	瞬时 N/O	0.110 QC	高	黑	黑	14VDC, 2A	509PB-ND	1.36	1.16	1.03
	单刀单掷	开, 关	0.110 QC	高	黑	黑	14VDC, 10A	544PB-ND	1.68	1.42	1.24
	单刀单掷	开, 关	0.110 QC	高	黑	黑	14VDC, 10A	550PB-ND	1.60	1.36	1.19
	单刀单掷	瞬时 N/C	0.110 QC	高	红	黑	14VDC, 2A	503PB-ND	1.64	1.39	1.24
	单刀单掷	瞬时 N/C	0.110 QC	高	黑	黑	14VDC, 2A	510PB-ND	1.76	1.49	1.33
	单刀单掷	瞬时 N/C	0.110 QC	高	红	黑	14VDC, 2A	536PB-ND	1.37	1.16	1.04
2	单刀单掷	瞬时 N/O	0.110 QC	高	黑	黑	125VAC, 2A	520PB-ND	1.89	1.61	1.43
引线按钮											
3	单刀单掷	开, 关	18AWG	高	红	黑	14VDC, 2A	505PB-ND	1.60	1.36	1.21
	单刀单掷	开, 关	20AWG	高	黑	黑	14VDC, 2A	504PB-ND	1.54	1.31	1.17
	单刀单掷	开, 关 (瞬时开)	18AWG	高	黑	黑	14VDC, 2A	525PB-ND	2.32	1.97	1.75
	单刀单掷	开, 关 (瞬时开)	18AWG	高	黑	黑	14VDC, 2A	526PB-ND	2.32	1.97	1.75
	单刀单掷	瞬时 N/O	18AWG	高	红	黑	14VDC, 2A	506PB-ND	1.72	1.46	1.30
	单刀单掷	瞬时 N/O	18AWG	高	黑	黑	14VDC, 2A	507PB-ND	1.72	1.46	1.30
	单刀单掷	瞬时 N/O	18AWG	高	黑	黑	14VDC, 2A	521PB-ND	1.79	1.52	1.35
	单刀单掷	开, 关	18AWG	高	黑	黑	14VDC, 10A	545PB-ND	1.87	1.59	1.38
	单刀单掷	开, 关	18AWG	高	黑	黑	14VDC, 10A	546PB-ND	1.89	1.60	1.40
	单刀单掷	开, 关	18AWG	高	黑	黑	14VDC, 2A	528PB-ND	1.74	1.48	1.32
3	单刀双掷	开-开	18AWG	高	黑	黑	14VDC, 2A	527PB-ND	2.16	1.83	1.63
	单刀双掷	瞬时 N/O	18AWG	高	黑	黑	14VDC, 2A	523PB-ND	2.65	2.25	2.00
	单刀双掷	1开, 关, 2开	18AWG	高	黑	黑	14VDC, 2A	522PB-ND	2.52	2.14	1.90
	单刀双掷	2开, 1开和2开, 1开, 关	18AWG	高	黑	白	14VDC, 2A	524PB-ND	2.60	2.21	1.97
通过 UL 认证, 带触觉按钮开关											
1	单刀单掷	开, 关	0.110QC	高	黑	黑	14VDC, 10A	547PB-ND	1.77	1.51	1.32
	单刀单掷	开, 关	0.110QC	高	黑	黑	14VDC, 10A	549PB-ND	1.71	1.45	1.27
	单刀单掷	开, 关	0.110QC	高	黑	黑	125VAC, 6A	548PB-ND	1.79	1.52	1.33
3	单刀单掷	瞬时 N/O	18AWG	高	黑	黑	14VDC, 4A	539PB-ND†	1.84	1.56	1.39
	单刀单掷	开, 关	18AWG	高	黑	黑	14VDC, 10A	512PB-ND	1.66	1.41	1.26
	单刀单掷	瞬时 N/C	18AWG	高	黑	黑	14VDC, 10A	541PB-ND	1.85	1.57	1.40
	单刀单掷	瞬时 N/O	18AWG	高	黑	黑	125VAC, 2A	538PB-ND†	2.24	1.90	1.69
	单刀单掷	开, 关	18AWG	高	黑	黑	125VAC, 6A	511PB-ND	1.76	1.50	1.34
	单刀单掷	瞬时 N/C	18AWG	高	黑	黑	125VAC, 6A	540PB-ND	2.19	1.86	1.66
单刀单掷	开, 关	18AWG	高	黑	黑	125VAC, 6A	552PB-ND	2.00	1.69	1.48	
配件											
—	橡胶防水套筒, 有螺母, 适合高套管, 黑色							513PB-ND	.81	.69	.62
	橡胶防水套筒, 有螺母, 适合高套管, 红色							531PB-ND	.76	.65	.58
	橡胶防水套筒, 有螺母, 适合短套管, 黑色							532PB-ND	.88	.75	.67
	替换螺母, 黑色塑料, 适合短套管, 黑色							516PB-ND	.16	.14	.13
	铜滚花螺母							533PB-ND	.63	.54	.48
	铜六角螺母							534PB-ND	.82	.70	.62
铜六角螺母							535PB-ND	.85	.73	.65	
矮尺寸按钮开关											
4	单刀单掷	开, 关	直角	—	黄	黑	14VDC, 500mA	519PB-ND	1.23	1.04	.93
5	单刀单掷	开, 关	直角	—	黄	黑	14VDC, 500mA	518PB-ND	1.06	.90	.80
6	单刀双掷	1开, 关, 2开	直角	—	黄	黑	14VDC, 500mA	529PB-ND	1.06	.90	.80
	单刀双掷	1开, 2开, 关	直角	—	青色	黑	12VDC, 300mA	542PB-ND	1.09	.93	.83
7	单刀双掷	1开, 关, 2开	直角	—	黄	黑	14VDC, 500mA	530PB-ND	1.19	1.01	.90
	单刀双掷	1开, 2开, 关	直角	—	蓝	黑	12VDC, 300mA	543PB-ND	1.09	.93	.83
扁平·封装按钮开关											
8	单刀单掷	开, 关	直角	—	黑	黑	14VDC, 2A	514PB-ND	2.19	1.86	1.66
	单刀单掷	开, 关	18AWG	—	黑	黑	14VDC, 2A	515PB-ND	1.87	1.59	1.42

† 无触觉

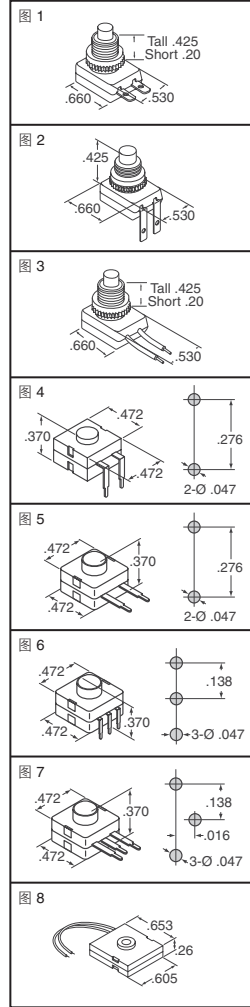

E-SWITCH™ 摇臂开关



摇臂开关和桨型开关, 安装在圆孔中, 而不是矩形或方形孔。便于组合面板或控制台。提供各种开关选择, 带有白色墨印或 LED 发光。红色 LED 在 2.0VDC 时为 20mA, 绿色 LED 在 2.4VDC 时为 20mA。所有开关均为黑色。尺寸: 英寸 (mm)

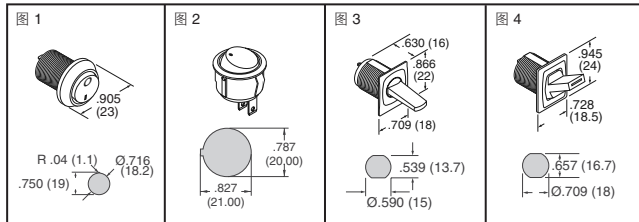


图	描述	Digi-Key 零件编号	1	10	100	E-Switch 零件编号
摇臂开关						
1	单刀单掷 (开-关), 10A, 无标记	EG4564-ND	3.48	3.11	2.68	RR3130ABLKBLKES
	单刀单掷 (开-关), 10A, 有开/关标记	EG1889-ND	3.48	3.11	2.68	RR3130ABLKBLKFS
	双刀双掷 (开-开), 10A, 有开/关标记	EG1890-ND	5.22	4.66	4.02	RR3130BBLKBLKFS
	单刀双掷 (开-开), 10A, 有开/关标记	EG1891-ND	3.87	3.46	2.98	RR3130CBLKBLKFS
2	单刀单掷 (开-关), 10A, 卡扣式	EG1542-ND	1.61	1.44	1.24	RR3121ABLKBLKNAFO
桨型开关						
3	迷你型, 单刀单掷 (开-关), 6A	EG1892-ND	3.09	2.76	2.38	RR3402A
	迷你型, 单刀双掷 (开-开), 6A	EG1893-ND	3.48	3.11	2.68	RR3402C
	迷你型, 单刀双掷 (开-关-开), 6A	EG1894-ND	3.48	3.14	2.68	RR3402D
4	标准, 双刀单掷 (开-关), 10A	EG1895-ND	4.55	4.06	3.50	RR3405A
	红色发光, 单刀单掷 (开-关), 10A	EG1896-ND	6.11	5.46	4.70	RR3405ALRED
	绿色发光, 单刀单掷 (开-关), 10A	EG1897-ND	6.11	5.46	4.70	RR3405ALGRN
	红色发光, 单刀双掷 (开-开), 10A	EG1898-ND	6.11	5.46	4.70	RR3405CLRED
绿色发光, 单刀双掷 (开-开), 10A	EG1899-ND	6.11	5.46	4.70	RR3405CLGRN	

摇臂开关



额定值: • R5 系列: 电路 A、B、C 为 20A、125V 和 15A、250V; 电路 D 为 15A、125V 和 10A、250V • R6 系列: 10A、125V 和 6A、250V (UL/CSA) 触点电阻: <20mΩ (初始) 电气寿命: ≥10,000 次认证: UL, CSA, VDE, NEMKO, SEMKO, FIMKO, DEMKO 尺寸: 英寸 (mm)

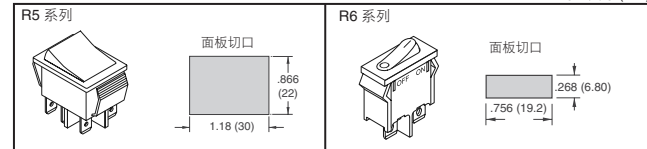


图	描述	Digi-Key 零件编号	1	10	100	E-Switch 零件编号
R5 无发光						
1	双刀单掷, 开-关, 20A, 黑色	EG1527-ND	2.19	1.96	1.69	R5ABLKBLKFE0
2	双刀双掷, 开-开, 20A, 黑色	EG1528-ND	2.73	2.44	2.11	R5CBLKBLKFE0
1	双刀单掷, 开-关, 20A, 黑色	EG1529-ND	2.19	1.96	1.69	R5ABLKBLKFF0
1	双刀双掷, 开-关-开, 15A, 黑色	EG1539-ND	3.56	3.18	2.74	R5DBLKBLKFE0
3	双刀双掷, 开-关-开, 15A, 黑色	EG1540-ND	3.56	3.18	2.74	R5DBLKBLKCF0
4	双刀双掷, 开-关-开, 15A, 黑色	EG1541-ND	3.56	3.18	2.74	R5DBLKBLKHF0
R5 发光						
1	双刀单掷, 125V, 红色发光, 20A, 黑色	EG1530-ND	3.56	3.18	2.74	R5BBLKREDEF1
2	双刀单掷, 125V, 红色发光, 20A, 黑色	EG1531-ND	3.56	3.18	2.74	R5BBLKREDF1
1	双刀单掷, 125V, 绿色发光, 20A, 黑色	EG1533-ND	3.56	3.18	2.74	R5BBLKGRNEF1
2	双刀单掷, 125V, 绿色发光, 20A, 黑色	EG1534-ND	3.56	3.18	2.74	R5BBLKGRNF1
2	双刀单掷, 250V, 红色发光, 20A, 黑色	EG1535-ND	3.56	3.18	2.74	R5BBLKREDF2
2	双刀单掷, 250V, 绿色发光, 20A, 黑色	EG1536-ND	3.56	3.18	2.74	R5BBLKGRNF2
2	双刀单掷, 12VDC, 红色发光, 20A, 黑色	EG1537-ND	3.56	3.18	2.74	R5BBLKREDF3
2	双刀单掷, 12VDC, 绿色发光, 20A, 黑色	EG1538-ND	3.56	3.18	2.74	R5BBLKGRNF3
R6 微型摇臂						
1	单刀单掷, 10A, 黑色, 无标记	EG1525-ND	2.02	1.81	1.56	R6ABLKBLKEF
2	单刀单掷, 10A, 黑色, 有标记	EG1526-ND	2.02	1.81	1.56	R6ABLKBLKFF