




工业控制开关 LUMOTAST 75

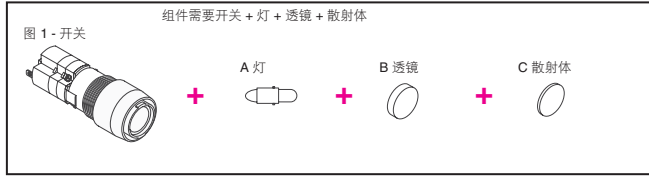

技术规格: 机械特性: • 安装: 环形螺母 • 端子: 镀锡焊 • 触点材料: 银 电气: • 最大 DC 电压: 220V • 最大额定 AC 电压: 4A • 最大触点电阻: 200mΩ • 工作温度范围: -25°C ~ 70°C



开关


图	描述	Digi-Key 零件编号	1	25	100	C&K 零件编号
开关						
圆形						
1	瞬时, 1NC + 1NO	CKN9387-ND	24.39	21.07	17.75	1.15108.4510000
	锁扣, 1NC + 1NO	CKN9388-ND	28.97	25.02	21.07	1.15108.5510000
	瞬时, 2NC + 2NO	CKN9389-ND	35.69	30.83	25.96	1.15108.4520000
	锁扣, 2NC + 2NO	CKN9390-ND	40.49	34.97	29.45	1.15108.5520000
方形						
1	瞬时, 1NC + 1NO	CKN9391-ND	24.39	21.07	17.75	1.15108.2510000
	锁扣, 1NC + 1NO	CKN9392-ND	28.46	24.58	20.70	1.15108.3510000
	瞬时, 2NC + 2NO	CKN9236-ND	48.67	38.94	30.83	1.15108.2520000
	锁扣, 2NC + 2NO	CKN9393-ND	40.49	34.97	29.45	1.15108.3520000
矩形						
1	瞬时, 1NC + 1NO	CKN9394-ND	24.39	21.07	17.75	1.15108.0510000
	锁扣, 1NC + 1NO	CKN9395-ND	28.97	25.02	21.07	1.15108.1510000
	瞬时, 2NC + 2NO	CKN9237-ND	48.67	38.94	30.83	1.15108.0520000
	锁扣, 2NC + 2NO	CKN9396-ND	40.49	34.97	29.45	1.15108.1520000
配件						
灯						
1A	白炽灯, 12V	CKN9231-ND	8.01	6.41	5.08	1.90100.0220000
	白炽灯, 24V	CKN9232-ND	8.93	7.15	5.66	1.90100.0230000

图	描述	Digi-Key 零件编号	1	25	100	C&K 零件编号
—	LED, 超亮红, 24V	CKN9386-ND	18.01	15.56	13.11	1.90690.3310000
	LED, 超亮绿, 24V	CKN9233-ND	35.19	28.16	22.29	1.90690.3320000
	LED, 红色, 3V	CKN9234-ND	8.78	7.03	5.56	1.90692.0010000
	LED, 绿色, 3V	CKN9235-ND	8.78	7.03	5.56	1.90692.0020000
透镜						
1B	圆形, 无色, 用于白炽灯或 LED	CKN9376-ND	1.12	.90	.71	5.49257.0111002
	圆形红色, 用于 LED	CKN9214-ND	1.12	.90	.71	5.49257.0111301
	圆形红色, 用于白炽灯	CKN9377-ND	1.12	.90	.71	5.49257.0111303
	圆形黄色, 用于白炽灯或 LED	CKN9215-ND	1.12	.90	.71	5.49257.0111402
	圆形绿色, 用于白炽灯	CKN9216-ND	1.12	.90	.71	5.49257.0111502
	圆形绿色, 用于 LED	CKN9217-ND	1.12	.90	.71	5.49257.0111503
	圆形蓝色, 用于白炽灯	CKN9218-ND	1.12	.90	.71	5.49257.0111601
	方形无色, 用于白炽灯或 LED	CKN9378-ND	.96	.77	.61	5.49275.0361002
	方形红色, 用于 LED	CKN9219-ND	.96	.77	.61	5.49275.0361301
	方形红色, 用于白炽灯	CKN9379-ND	.96	.77	.61	5.49275.0361303
	方形黄色, 用于白炽灯或 LED	CKN9220-ND	.96	.77	.61	5.49275.0361402
	方形绿色, 用于白炽灯	CKN9380-ND	.96	.77	.61	5.49275.0361502
	方形绿色, 用于 LED	CKN9221-ND	.96	.77	.61	5.49275.0361503
	方形蓝色, 用于白炽灯	CKN9222-ND	.96	.77	.61	5.49275.0361601
	矩形无色, 用于白炽灯或 LED	CKN9381-ND	.96	.77	.61	5.49275.0321002
	矩形红色, 用于 LED	CKN9223-ND	.77	.62	.49	5.49275.0321301
矩形红色, 用于白炽灯	CKN9382-ND	.96	.77	.61	5.49275.0321303	
矩形黄色, 用于白炽灯或 LED	CKN9224-ND	.96	.77	.61	5.49275.0321402	
矩形绿色, 用于白炽灯	CKN9383-ND	.96	.77	.61	5.49275.0321502	
矩形绿色, 用于 LED	CKN9225-ND	.96	.77	.61	5.49275.0321503	
矩形蓝色, 用于白炽灯	CKN9226-ND	.96	.77	.61	5.49275.0321601	
散热器						
1C	圆形, 用于白炽灯	CKN9384-ND	.72	.58	.46	5.72050.0000202
	圆形, 用于 LED	CKN9227-ND	.72	.58	.46	5.72050.0000214
	方形, 用于白炽灯	CKN9385-ND	.73	.59	.46	5.73013.0000202
	方形, 用于 LED	CKN9228-ND	.73	.59	.46	5.73013.0000214
—	矩形, 用于白炽灯	CKN9229-ND	.73	.59	.46	5.73012.0000202
	矩形, 用于 LED	CKN9230-ND	.73	.59	.46	5.73012.0000214
工具						
—	灯拆卸器, 用于 3V LED	CKN9239-ND	12.55	10.05	7.95	1.90900.0010000
	灯拆卸器, 用于白炽灯	CKN9238-ND	11.17	8.94	7.08	1.90900.0020000
	灯拆卸器, 用于 24V LED	CKN9240-ND	11.17	8.94	7.08	1.90900.0040000
	固定扳手	CKN9241-ND	3.23	2.59	2.05	5.58002.0190105

RAFIX 16

RAFIX 16 是一个完整的控制元件系列, 用于安装 16.2mm 直径的孔。它可使您用最少的空间设计出具有吸引力的控制面板, 同时提供足够大的触动区域。

技术规格: • 防护等级: 面板上 IP 65 • 栅格空间: 25mm x 25mm • 前面板高度: 7mm (矮尺寸设计) • 工作温度: (不发光) -25°C ~ 70°C, 发光: -25°C ~ 55°C • 存储温度: -40°C ~ 85°C

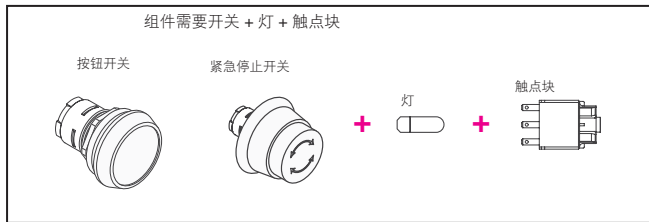

描述	Digi-Key 零件编号	1	25	100	C&K 零件编号
开关					
圆形按钮开关					
透明, 红色, 发光	CKN9398-ND	18.79	15.04	11.90	1.30070.0211306
透明, 黄色, 发光	CKN9256-ND	18.79	15.04	11.90	1.30070.0211403
透明, 绿色, 发光	CKN9257-ND	18.79	15.04	11.90	1.30070.0211505
不透明, 黑色	CKN9258-ND	19.25	15.41	12.20	1.30070.2710100
不透明, 红色	CKN9259-ND	19.25	15.41	12.20	1.30070.2710300
方形按钮开关					
透明, 无色, 发光	CKN9260-ND	18.79	15.04	11.90	1.30070.0011002
透明, 红色, 发光	CKN9261-ND	18.79	15.04	11.90	1.30070.0011306
透明, 黄色, 发光	CKN9262-ND	18.79	15.04	11.90	1.30070.0011403
透明, 绿色, 发光	CKN9263-ND	18.79	15.04	11.90	1.30070.0011505

描述	Digi-Key 零件编号	1	25	100	C&K 零件编号
不透明, 白色	CKN9264-ND	18.48	14.79	11.71	1.30070.2510200
不透明, 红色	CKN9265-ND	18.48	14.79	11.71	1.30070.2510300
不透明, 黄色	CKN9266-ND	18.48	14.79	11.71	1.30070.2510400
不透明, 绿色	CKN9267-ND	18.48	14.79	11.71	1.30070.2510500
紧急停止开关					
不透明, 红色, 带黄色套环	CKN9399-ND	44.10	38.09	32.08	1.30074.8210000
不透明, 红色, 带黄色套环, 圆锥形	CKN9268-ND	46.05	36.84	29.17	1.30074.2810300
配件					
灯					
白炽灯, 12V	CKN9243-ND	3.31	2.65	2.10	1.90120.0120000
白炽灯, 24V	CKN9242-ND	3.70	2.96	2.35	1.90120.0110000
触点块					
瞬时, 1NC + 1NO, 带灯插口	CKN9244-ND	22.87	18.30	14.49	1.20122.0010000
瞬时, 2NO, 带灯插口	CKN9245-ND	22.87	18.30	14.49	1.20122.0020000
瞬时, 2NC, 带灯插口	CKN9246-ND	22.87	18.30	14.49	1.20122.0030000
锁扣, 1NC + 1NO, 带灯插口	CKN9247-ND	34.50	27.60	21.85	1.20122.0410000
锁扣, 2NO, 带灯插口	CKN9248-ND	34.50	27.60	21.85	1.20122.0420000
瞬时, 1NC + 1NO, 无灯插口	CKN9249-ND	18.33	14.67	11.61	1.20122.0210000
瞬时, 2NO, 无灯插口	CKN9250-ND	18.33	14.67	11.61	1.20122.0220000
瞬时, 2NC, 无灯插口	CKN9251-ND	18.33	14.67	11.61	1.20122.0230000
锁扣, 1NC + 1NO, 无灯插口	CKN9252-ND	22.87	18.30	14.49	1.20122.0610000
锁扣, 2NO, 无灯插口	CKN9253-ND	22.87	18.30	14.49	1.20122.0620000
瞬时, 1NC + 1NO, 通用	CKN9254-ND	22.79	18.24	14.44	1.20123.0210000
瞬时, 1NC, 通用	CKN9397-ND	16.33	13.07	10.34	1.20123.0220000
瞬时, 2NC, 通用	CKN9255-ND	23.03	18.42	14.59	1.20123.0240000
紧急停止开关的标签					
黄色, NOT-AUS, 60mm	CKN9269-ND	8.58	6.87	5.44	5.76204.4010400
黄色, 紧急停止, 直径 60mm	CKN9270-ND	8.58	6.87	5.44	5.76204.4030400


(转下页)



RAFIX 22 FS

9.2mm 的超小安装深度使 RAFX 22 FS 控制元件系列可与带短行程钥匙的普通印刷电路板以及其它元件组合使用。触动物和信号指示器安装于前面板，以螺纹环固定于 22.3mm 的面板切口。触点块焊至 PCB 上。

触动物的照明由插入触点块底部的 3mm LED 提供。LED 与触点块一起焊至 PCB 上。

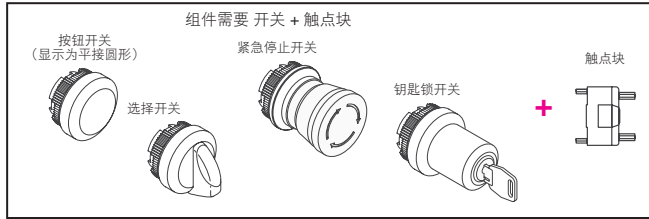


描述	Digi-Key 零件编号		单价		C&K 零件编号
	1	25	100	100	
开关					
平接圆形按钮, 瞬时					
透明白色, 发光	CKN9277-ND	17.56	14.05	11.12	1.30250.0211000
透明红色, 发光	CKN9278-ND	17.56	14.05	11.12	1.30250.0211300
透明黄色, 发光	CKN9279-ND	17.56	14.05	11.12	1.30250.0211400
透明绿色, 发光	CKN9280-ND	17.56	14.05	11.12	1.30250.0211500
透明蓝色, 发光	CKN9281-ND	17.56	14.05	11.12	1.30250.0211600
不透明, 黑色	CKN9282-ND	11.55	9.24	7.32	1.30250.1210100
不透明, 白色	CKN9283-ND	11.55	9.24	7.32	1.30250.1210200
不透明, 红色	CKN9284-ND	11.55	9.24	7.32	1.30250.1210300
不透明, 黄色	CKN9285-ND	11.55	9.24	7.32	1.30250.1210400
不透明, 绿色	CKN9286-ND	11.55	9.24	7.32	1.30250.1210500
平接圆形按钮, 锁扣					
透明红色, 发光	CKN9287-ND	31.11	24.89	19.71	1.30250.0311300
透明绿色, 发光	CKN9288-ND	31.11	24.89	19.71	1.30250.0311500
不透明, 黑色	CKN9289-ND	24.18	19.35	15.32	1.30250.1310100
不透明, 红色	CKN9290-ND	24.18	19.35	15.32	1.30250.1310300
不透明, 绿色	CKN9291-ND	24.18	19.35	15.32	1.30250.1310500

描述	Digi-Key 零件编号		单价		C&K 零件编号
	1	25	100	100	
凸出式圆形按钮, 瞬时					
透明白色, 发光	CKN9292-ND	25.08	20.07	15.89	1.30250.2211000
透明红色, 发光	CKN9293-ND	25.08	20.07	15.89	1.30250.2211300
透明绿色, 发光	CKN9294-ND	25.08	20.07	15.89	1.30250.2211500
不透明, 红色	CKN9295-ND	9.75	7.80	6.18	1.30250.3210300
不透明, 绿色	CKN9296-ND	9.75	7.80	6.18	1.30250.3210500
平接方形按钮, 瞬时					
透明红色, 发光	CKN9297-ND	17.56	14.05	11.12	1.30250.0711300
透明绿色, 发光	CKN9298-ND	17.56	14.05	11.12	1.30250.0711500
透明蓝色, 发光	CKN9299-ND	17.56	14.05	11.12	1.30250.0711600
选择开关					
瞬时, 1° x 40°, 发光	CKN9300-ND	34.19	27.36	21.66	1.30252.0022200
瞬时, 2° x 40°, 发光	CKN9301-ND	34.19	27.36	21.66	1.30252.0272200
锁扣, 1° x 90°, L 型, 发光	CKN9302-ND	34.19	27.36	21.66	1.30252.1022200
锁扣, 1° x 90°, V 型, 发光	CKN9303-ND	34.19	27.36	21.66	1.30252.2022200
锁扣, 2° x 60°, 发光	CKN9304-ND	34.19	27.36	21.66	1.30252.3022200
瞬时, 1° x 40°	CKN9305-ND	25.18	20.15	15.95	1.30252.5020200
瞬时, 2° x 40°	CKN9306-ND	25.18	20.15	15.95	1.30252.5270200
锁扣, 1° x 90°, L 型	CKN9307-ND	25.18	20.15	15.95	1.30252.6020200
锁扣, 1° x 90°, V 型	CKN9308-ND	25.18	20.15	15.95	1.30252.7020200
锁扣, 2° x 60°	CKN9309-ND	25.18	20.15	15.95	1.30252.8020200
钥匙锁开关					
瞬时, 1° x 40°, 钥匙可易除 0 位	CKN9310-ND	64.14	51.32	40.63	1.30255.0020000
瞬时, 2° x 40°, 钥匙可易除 0 位	CKN9311-ND	64.14	51.32	40.63	1.30255.1020000
锁扣, 1° x 90°, L 型, 钥匙可易除 0+1 位	CKN9312-ND	64.14	51.32	40.63	1.30255.2220000
锁扣, 1° x 90°, V 型, 钥匙可易除 0+1 位	CKN9313-ND	64.14	51.32	40.63	1.30255.3220000
锁扣, 2° x 90°, 钥匙可易除 0+1+2 位	CKN9314-ND	64.14	51.32	40.63	1.30255.4320000
紧急停止开关					
30mm 直径, 红色	CKN9402-ND	32.30	27.90	23.50	1.30253.5010300
30mm 直径, 红色, 发光	CKN9315-ND	51.67	41.34	32.73	1.30253.0010300
配件					
触点块					
通用, 1NC	CKN9271-ND	15.40	12.33	9.76	1.20126.0010000
通用, 1NO	CKN9272-ND	15.40	12.33	9.76	1.20126.0020000
通用, 1NC + 1NO	CKN9400-ND	18.24	15.76	13.27	1.20126.0030000
通用, 2NC	CKN9273-ND	24.87	19.90	15.76	1.20126.0040000
通用, 2NO	CKN9274-ND	24.87	19.90	15.76	1.20126.0050000
紧急停止, 1NC	CKN9275-ND	15.40	12.33	9.76	1.20126.4010000
紧急停止, 1NC + 1NO	CKN9401-ND	18.24	15.76	13.27	1.20126.4030000
紧急停止, 2NC	CKN9276-ND	18.24	15.76	13.27	1.20126.4040000

RAFIX 22 QR

RAFIX 22 QR 控制元件系列可满足控制齿轮所需的全部技术要求和电流标准。

此系统为模块化设计。触动物、触点块、灯插口可自由组合。这使您能在最后时刻仍可实施对设计或配置修改。

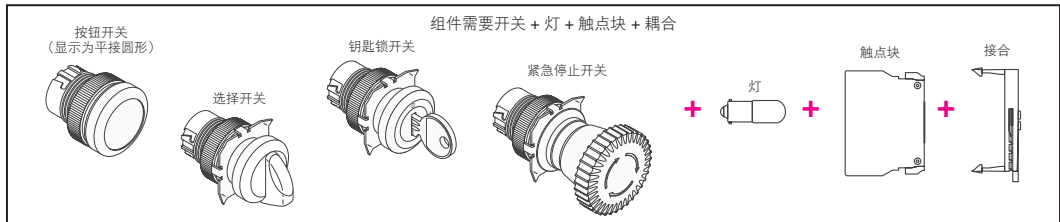

描述	Digi-Key 零件编号		单价		C&K 零件编号
	1	25	100	100	
开关					
平接圆形按钮, 瞬时					
透明白色, 发光	CKN9329-ND	17.71	14.17	11.22	1.30240.0211000
透明红色, 发光	CKN9330-ND	17.71	14.17	11.22	1.30240.0211300
透明黄色, 发光	CKN9331-ND	17.71	14.17	11.22	1.30240.0211400
透明绿色, 发光	CKN9332-ND	17.71	14.17	11.22	1.30240.0211500
不透明, 白色	CKN9333-ND	11.63	9.31	7.37	1.30240.1210200
不透明, 红色	CKN9334-ND	11.63	9.31	7.37	1.30240.1210300
不透明, 黄色	CKN9335-ND	11.63	9.31	7.37	1.30240.1210400
不透明, 绿色	CKN9336-ND	11.63	9.31	7.37	1.30240.1210500
凸出式圆形按钮, 瞬时					
透明白色, 发光	CKN9337-ND	18.48	14.79	11.71	1.30240.2211000
透明红色, 发光	CKN9338-ND	18.48	14.79	11.71	1.30240.2211300
透明黄色, 发光	CKN9339-ND	18.48	14.79	11.71	1.30240.2211400
不透明, 白色	CKN9340-ND	12.55	10.05	7.95	1.30240.3210200
不透明, 红色	CKN9341-ND	12.55	10.05	7.95	1.30240.3210300
不透明, 黄色	CKN9342-ND	12.55	10.05	7.95	1.30240.3210400
不透明, 绿色	CKN9343-ND	12.55	10.05	7.95	1.30240.3210500
选择开关					
瞬时, 1° x 40°, 发光	CKN9344-ND	34.34	27.48	21.76	1.30242.0022200
瞬时, 2° x 40°, 发光	CKN9345-ND	34.34	27.48	21.76	1.30242.0272200
锁扣, 1° x 90°, L 型, 发光	CKN9346-ND	26.84	21.48	17.00	1.30242.1022200
锁扣, 1° x 90°, V 型, 发光	CKN9347-ND	34.34	27.48	21.76	1.30242.2022200
锁扣, 2° x 60°, 发光	CKN9348-ND	34.34	27.48	21.76	1.30242.3022200
瞬时, 1° x 40°	CKN9349-ND	20.56	16.45	13.03	1.30242.5020200
瞬时, 2° x 40°	CKN9350-ND	25.34	20.27	16.05	1.30242.5270200
锁扣, 1° x 90°, L 型	CKN9351-ND	25.34	20.27	16.05	1.30242.6020200
锁扣, 1° x 90°, V 型	CKN9352-ND	25.34	20.27	16.05	1.30242.7020200
锁扣, 2° x 60°	CKN9353-ND	25.34	20.27	16.05	1.30242.8020200
钥匙锁开关					
瞬时, 1° x 40°, 钥匙可易除 0 位	CKN9354-ND	63.53	50.82	40.24	1.30245.0020000
锁扣, 1° x 90°, L 型, 钥匙可易除 0+1 位	CKN9355-ND	63.53	50.82	40.24	1.30245.2220000

描述	Digi-Key 零件编号		单价		C&K 零件编号
	1	25	100	100	
开关					
蘑菇形按钮, 瞬时					
锁扣, 1° x 90°, V 型, 钥匙可易除 0+1 位	CKN9356-ND	63.53	50.82	40.24	1.30245.3220000
锁扣, 2° x 90°, 钥匙可易除 0+1+2 位	CKN9357-ND	63.53	50.82	40.24	1.30245.4320000
蘑菇形按钮, 锁扣					
瞬时, 不透明红色, 直径 40mm	CKN9358-ND	24.95	19.96	15.81	1.30246.5020300
锁扣, 不透明红色, 直径 40mm	CKN9359-ND	38.49	30.80	24.38	1.30246.5120300
紧急停止开关					
圆形, 红色, 直径 39.8mm	CKN9407-ND	32.52	28.09	23.66	1.30243.5010300
不透明红色, 直径 39.8mm, 发光	CKN9360-ND	50.59	40.48	32.04	1.30243.0010300
配件					
灯					
白炽灯, 12 - 15V	CKN9316-ND	5.85	4.69	3.71	1.90060.1320000
白炽灯, 24 - 30V	CKN9403-ND	5.70	4.56	3.61	1.90060.1330000
白炽灯, 110 - 130V	CKN9317-ND	11.94	9.55	7.57	1.90060.1370000
霓虹灯, 220VAC	CKN9318-ND	14.61	11.69	9.26	1.90560.1020000
LED, 超亮红, 24V	CKN9404-ND	20.16	17.41	14.67	1.90690.3410000
LED, 超亮绿, 24V	CKN9319-ND	39.20	31.36	24.83	1.90690.3420000
LED, 超亮黄, 24V	CKN9320-ND	27.49	22.00	17.41	1.90690.3430000
LED, 超亮白, 24V	CKN9321-ND	39.20	31.36	24.83	1.90690.3450000
灯拆除工具, 用于 22QR	CKN9322-ND	11.17	8.94	7.08	1.90690.0070000
灯插口, 螺纹端子	CKN9327-ND	12.47	9.98	7.91	5.00070.0740000
触点块					
螺纹端子: 1NC	CKN9323-ND	12.86	10.29	8.15	5.00100.1390000
螺纹端子: 1NO	CKN9324-ND	12.86	10.29	8.15	5.00100.1400000
螺纹端子: 2NC	CKN9325-ND	21.25	17.01	13.46	5.00100.1410000
螺纹端子: 2NO	CKN9326-ND	21.25	17.01	13.46	5.00100.1420000
螺纹端子: 1NC + 1NO	CKN9405-ND	15.58	13.46	11.34	5.00100.1430000
耦合					
耦合, 带参考编号 1-3-2	CKN9406-ND	2.47	1.98	1.57	5.05510.9350000
耦合, 带参考编号 1/2-5/6-3/4	CKN9328-ND	2.47	1.98	1.57	5.05510.9360000

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)