




E-SWITCH™

## 可调止档旋转开关 KC 系列

应用范围广泛。包括测试和测量设备到电话基站以及医院控制设备。该旋转开关性能卓越。技术规格：  
 • 触点：（非短接）可选择焊柄或印刷电路板引脚。通过可调节止档可选择任意的位置数量  
 • 操作力：570 克 • 刻度：30° 刻度角 • 触点额定值：150mA 250 V AC/DC；350mA 110 V AC/DC  
 • 触点额定值（非开关）：5 安 • 初始触点电阻：银=50mΩ 最大 • 工作温度：-30°C ~ 85°C  
 • 滑动和固定触点：镀银黄铜

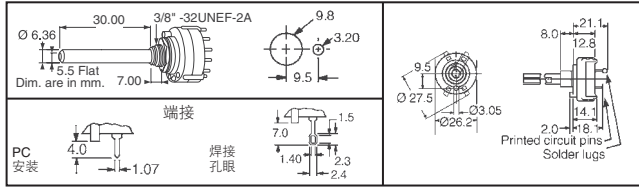

极数	位置数量	端子	Digi-Key 零件编号	1	10	100	E-Switch 零件编号	
SP	12	PC 安装	EG1951-ND	6.90	61.54	530.50	KC52A30.001NPS	
SP	12	焊接孔眼	EG1952-ND	6.90	61.54	530.50	KC26A30.001NLS	
DP	6	PC 安装	EG1953-ND	6.90	61.54	530.50	KC26A30.001NPS	
DP	6	焊接孔眼	EG1954-ND	6.90	61.54	530.50	KC26A30.001NLS	
3P	4	PC 安装	EG1955-ND	6.90	61.54	530.50	KC34A30.001NPS	
3P	4	焊接孔眼	EG1956-ND	6.90	61.54	530.50	KC34A30.001NLS	
4P	3	PC 安装	EG1957-ND	6.90	61.54	530.50	KC43A30.001NPS	
4P	3	焊接孔眼	EG1958-ND	6.90	61.54	530.50	KC43A30.001NLS	
12 位开关止动环				EG1959-ND	.16	1.45	12.50	G200000



## 可调止档旋转开关



技术规格：  
 • 触点额定值：开关：在 125VAC 或 28VDC 时为 2.5A；在 250VAC 或 DC 时为 150mA；载流：5A  
 • 电气寿命：通断 15,000 次 • 触点电阻：标准 20mΩ • 工作温度：-30°C ~ 85°C 材质：  
 • 壳体：尼龙玻璃，红色 • 滑动触点：铸银，镀银 • 固定触点和端子：黄铜，镀银 硬件：包括螺母、防松垫圈、止动环

尺寸: mm

 


图	极	位置数量	尺寸 A (mm)	Digi-Key 零件编号	1	25	100	250	C&K 零件编号
1	SP	12	12.7	CKN6042-ND	6.41	5.13	4.06	3.21	A11205RNCQ
1	SP	12	38.1	CKC7001-ND	6.11	4.89	3.88	3.06	A11215RNCQ
2	SP	12	38.1	CKC7002-ND	6.11	4.89	3.88	3.06	A11215RNCQ
1	DP	6	38.1	CKC7003-ND	6.47	5.18	4.10	3.24	A20615RNCQ
2	DP	6	38.1	CKC7004-ND	6.47	5.18	4.10	3.24	A20615RNCQ
2	3P	4	9.53	CKN6043-ND	6.67	5.34	4.23	3.34	A30403RNCQ
1	3P	4	38.1	CKC7005-ND	6.38	5.10	4.04	3.19	A30415RNCQ
2	3P	4	38.1	CKC7006-ND	6.38	5.10	4.04	3.19	A30415RNCQ
1	4P	3	38.1	CKC7007-ND	7.00	5.60	4.44	3.50	A40315RNCQ
2	4P	3	38.1	CKC7008-ND	7.00	5.60	4.44	3.50	A40315RNCQ
替换六角螺母 3/8-32				CKN1828-ND	.79	.63	.50	.40	472706201

## 编码旋转开关 RTA 系列



特点：  
 • PCB 或手动焊接版 • 套管安装 • 十进制和十六进制代码 • 螺丝刀槽或延长触感器

应用：  
 • 电器 • 电子警报系统 • 医用 • 建筑自动化 • HVAC 空调

技术规格：  
 • 触点额定电流：5A • 电气寿命：10,000 次操作

材质：  
 • 触点和端子：铜合金，镀银 • 包括硬件

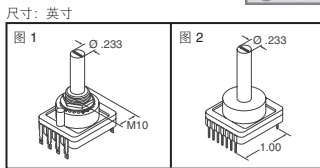


图	刻度角	极	位置数量	触感器长度 (mm)	Digi-Key 零件编号	1	25	100	250	C&K 零件编号	
1	22.5	BCD	—	25	401-1561-ND*	6.52	5.80	5.08	4.35	RTAC225BSAD25S	
			SP	12	25	401-1562-ND	5.33	4.74	4.15	3.56	RTAC30112B12AD25S
			SP	12	50	401-1563-ND	5.27	4.69	4.11	3.52	RTAC30112B12AD50S
			SP	12	25	401-1564-ND*	5.48	4.88	4.27	3.66	RTAC30112SAD25S
			DP	6	25	401-1565-ND	5.27	4.69	4.11	3.52	RTAC30206B06AD25S
			DP	6	50	401-1566-ND	5.27	4.69	4.11	3.52	RTAC30206B06AD50S
2	30	BCD	—	25	401-1567-ND*	6.16	5.48	4.80	4.11	RTAP225BSAD25S	
			SP	12	25	401-1570-ND	5.06	4.50	3.94	3.38	RTAP30112SD25S
			DP	6	25	401-1571-ND	4.86	4.33	3.79	3.25	RTAP30206B06SD25S
			DP	6	50	401-1572-ND	5.06	4.50	3.94	3.38	RTAP30206SD50S
			BCD + 补码	—	25	401-1573-ND*	5.67	5.05	4.42	3.79	RTAP30BCSSD25S
			补码	—	50	401-1574-ND	5.46	4.85	4.25	3.64	RTAP30BCSSD50S
3	36	SP	10	25	401-1575-ND	5.34	4.75	4.16	3.56	RTAP36110B10SD25S	
			SP	10	25	401-1576-ND	5.34	4.75	4.16	3.56	RTAP36110SD25S
			DP	5	25	401-1577-ND	5.34	4.75	4.16	3.56	RTAP36205B05SD25S
			DP	5	25	401-1577-ND	5.34	4.75	4.16	3.56	RTAP36205B05SD25S

\* 连续旋转

## 半英寸旋转开关 M 系列

尺寸: 英寸



技术规格：  
 • 触点额定值：开关：在 125VAC 或 28VDC 时最大为 250mA；非短接触点：载流：6A • 电气寿命：在 150mA、125VAC 或 28VDC 时为通断 10,000 次 • 工作温度：-30°C ~ 85°C（包括硬件）

 



图	极	位置数量	Digi-Key 零件编号	1	25	100	250	C&K 零件编号	
1	SP	12	CKC7011-ND	10.34	8.94	7.53	6.82	MC00L1NCOD	
	SP	10	CKN6044-ND	13.79	11.03	8.74	6.90	MA00L1NCOD	
	SP	10	CKN6047-ND	13.79	11.03	8.74	6.90	ME00L1NCOD	
	DP	6	CKC7012-ND	11.51	9.95	8.38	7.59	MD00L1NCOD	
2	SP	12	CKC7009-ND	9.96	8.60	7.24	6.57	MC00L1NZOD	
	SP	12	CKN6049-ND	9.96	8.60	7.24	6.57	MG00L1NZOD	
	SP	10	CKN6048-ND	13.26	10.61	8.40	6.63	ME00L1NZOD	
	SP	10	CKN6045-ND	13.26	10.61	8.40	6.63	MA00L1NZOD	
	DP	6	CKC7010-ND	15.17	12.14	9.61	7.59	MD00L1NZOD	
	DP	6	CKN6050-ND	15.17	12.14	9.61	7.59	MH00L1NZOD	
			CKN6046-ND	14.74	11.80	9.34	7.37	MB00L1NZOD	
替换止档插钉				CKN1750-ND	.29	.23	.19	.15	537100000

## 8mm/10mm DIP 编码旋转开关



技术规格：  
 • 触点额定值：在最大 20VAC 或 VDC 时最大为 0.4VA • 机械和电气寿命：20,000 次位置切换  
 • 触点电阻：最大初始为 50mΩ • 工作温度：-25°C ~ 85°C  
 材质：  
 • 盖子和底座：尼龙玻璃、阻燃、热稳定 (UL 94V-0)，符合 RoHS 规范要求的 PPS 型号 • 触感器：LCP (UL 94V-0)，所有触感器标配带有内部 O 型环密封 • 滑动触点：铜合金，在镍镀层上镀金 • 端子：铜合金，在镍镀层上镀锡符合 RoHS 规范要求的型号：铜合金，在镍镀层上镀金。所有端子均为注模成型。

尺寸: mm

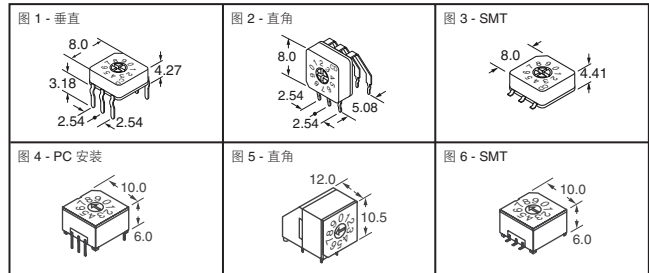

### 触感器选项


 


图	类型	触感器	Digi-Key 零件编号	1	25	100	250	C&K 零件编号
8mm 旋转 DIP - 垂直 - 工序密封								
1	BCD	A	CKN6157-ND	4.98	3.99	3.16	2.49	CD10RMOCB
		B	CKN6155-ND	5.72	4.58	3.62	2.86	CD10RL1CB
		C	CKN6152-ND	6.67	5.34	4.23	3.34	CD10RK1CB
	HEX	A	CKN6166-ND	5.47	4.38	3.47	2.74	CD16RMOCB
		B	CKN6164-ND	6.26	5.01	3.97	3.14	CD16RL1CB
		C	CKN6161-ND	7.22	5.78	4.58	3.61	CD16RK1CB
8mm 旋转 DIP - 直角 - 工序密封								
2	BCD	A	CKN6156-ND	5.88	4.71	3.73	2.94	CD10RMOAB
		B	CKN6154-ND	6.59	5.28	4.18	3.30	CD10RL1AB
		C	CKN6165-ND	6.48	5.19	4.11	3.24	CD16RMOAB
	HEX	A	CKN6163-ND	7.19	5.76	4.56	3.60	CD16RL1AB
		B	CKN6160-ND	8.15	6.52	5.17	4.08	CD16RK1AB
		C	CKN6158-ND	5.60	4.49	3.55	2.81	CD10RMOAB
3	BCD	A	CKN6153-ND	7.36	5.89	4.66	3.68	CD10RK1SB
		B	CKN6150-ND	5.60	4.49	3.55	2.81	CD08RMOAB
		C	CKN6167-ND	6.18	4.95	3.92	3.09	CD16RMOAB
	HEX	A	CKN6162-ND	7.93	6.35	5.03	3.97	CD16RK1SB
		B	CKN6159-ND	6.18	4.95	3.92	3.09	CD16CMOSB
		C	CKN6172-ND	5.12	4.10	3.25	2.56	CRD10RMOCB
4	BCD 补码	平接	CKN6169-ND	5.12	4.10	3.25	2.56	CRD10CMOCB
		平接	CKN6178-ND	5.62	4.50	3.56	2.81	CRD16RMOCB
		平接	CKN6175-ND	5.62	4.50	3.56	2.81	CRD16CMOCB
	HEX 补码	平接	CKN6171-ND	6.05	4.85	3.84	3.03	CRD10RMOAB
		平接	CKN6168-ND	6.05	4.85	3.84	3.03	CRD10CMOAB
		平接	CKN6177-ND	6.65	5.32	4.22	3.33	CRD16RMOAB
5	BCD 补码	平接	CKN6174-ND	6.52	5.22	4.13	3.26	CRD16CMOAB
		平接	CKN6173-ND	5.78	4.62	3.66	2.89	CRD10RMOAB
		平接	CKN6170-ND	5.78	4.62	3.66	2.89	CRD10CMOAB
	HEX 补码	平接	CKN6179-ND	6.34	5.07	4.02	3.17	CRD16RMOAB
		平接	CKN6176-ND	6.34	5.07	4.02	3.17	CRD16CMOAB
		平接	CKN6176-ND	6.34	5.07	4.02	3.17	CRD16CMOAB

全部产品均以美元计价。

免费电话：10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

技术规格: • 开关额定值: 5VDC 时为 100mA; 非开关额定值: 50VDC 时为 100mA; • 触点电阻: 最大 100mΩ  
 • 机械寿命: 最小 10,000 次锁销操作 • 电气寿命: 最小 10,000 次锁销操作 材料和表面材料: • 电枢: 玻璃纤维加强型聚酰胺 (UL 94V-0) • 滑动触点: 镀金铜合金 • 固定触点: 磷青铜, 镀金 • 端子: 磷青铜, 镀金  
 工作温度范围: -25°C ~ 85°C  
 注意: 这些器件未经过工序密封。请用基于酒精的方法局部清洁。

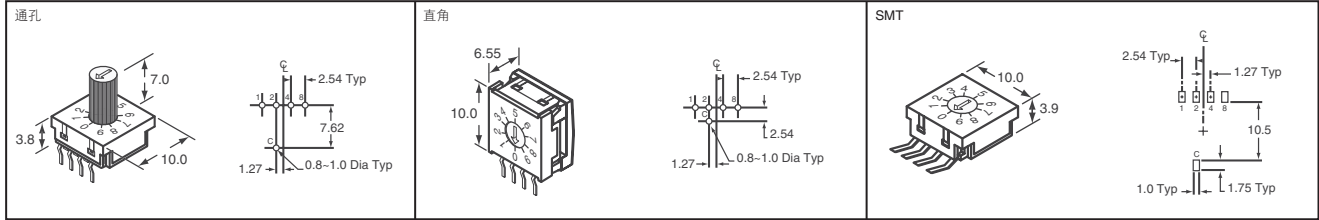

代码	端子	电枢	Digi-Key 零件编号	1	25	100	NKK 零件编号
BCD	SMT	平接	360-2211-1-ND†	3.90	3.12	2.47	FR02FR10P-R
	SMT	平接	360-2211-2-ND‡	942.50/500			FR02FR10P-R
	通孔	平接	360-2198-ND	3.48	2.16	1.96	FR01FR10P-S
	通孔	扩展	360-2206-ND	3.48	2.16	1.96	FR01KR10P-S
	直角	平接	360-2197-ND	3.77	2.34	2.12	FR01FR10H-S
BCD 补码	SMT	平接	360-2209-1-ND†	3.90	3.12	2.47	FR02FC10P-R
	SMT	平接	360-2209-2-ND‡	910.00/500			FR02FC10P-R
	通孔	平接	360-2194-ND	3.48	2.16	1.96	FR01FC10P-S
	通孔	扩展	360-2202-ND	3.48	2.16	1.96	FR01KC10P-S
	直角	平接	360-2193-ND	3.77	2.34	2.12	FR01FC10H-S
	直角	扩展	360-2201-ND	3.77	2.34	2.12	FR01KC10H-S

代码	端子	电枢	Digi-Key 零件编号	1	25	100	NKK 零件编号
六	SMT	平接	360-2212-1-ND†	3.90	3.12	2.47	FR02FR16P-R
	SMT	平接	360-2212-2-ND‡	910.00/500			FR02FR16P-R
	通孔	平接	360-2200-ND	3.48	2.16	1.96	FR01FR16P-S
	通孔	扩展	360-2208-ND	3.48	2.16	1.96	FR01KR16P-S
	直角	平接	360-2199-ND	3.77	2.34	2.12	FR01FR16H-S
十六进制补码	SMT	平接	360-2210-1-ND†	3.90	3.12	2.47	FR02FC16P-R
	SMT	平接	360-2210-2-ND‡	910.00/500			FR02FC16P-R
	通孔	平接	360-2196-ND	3.48	2.16	1.96	FR01FC16P-S
	通孔	扩展	360-2204-ND	3.48	2.16	1.96	FR01KC16P-S
	直角	平接	360-2195-ND	3.77	2.34	2.12	FR01FC16H-S
	直角	扩展	360-2203-ND	3.77	2.34	2.12	FR01KC16H-S
			用于平接电枢的卡入式按钮	360-2246-ND	1.32	.73 .62	AT4180

† 剪切带 ‡ 卷带

**C&K DIP 开关**

**SDA 矮尺寸**

特点: • 矮尺寸设计节省空间 • 高压触点不需要胶带密封  
 技术规格: • 触点额定值: 在 24VDC 时为 25mA 或在 50VDC 时为 100mA • 机械和电气寿命: 在额定负载时为 1,000 次 • 工作温度: -20°C ~ 85°C

**BPA 侧面触通**

特点: • 高压触点系统不需要胶带密封  
 技术规格: • 触点额定值: 在 5VDC 时最大为 100mA 或最大 25mA • 机械和电气寿命: 在 5VDC 时最少为 1,000 次, 在 24 VDC 时为 10mA • 工作温度: -20°C ~ 85°C

**SP 单列直插**

特点: • 薄型单列直插封装可以节省印刷电路板空间 • 保持功能在焊接之前将零件固定在印刷电路板上 • 高压触点系统不需要胶带密封  
 技术规格: • 触点额定值: 100mA • 机械和电气寿命: 最少 1,000 次 • 工作温度: -20°C ~ 85°C

**BD 标准尺寸**

特点: • 传统的全尺寸 DIP 开关 • 延长电枢便于触通 • 开放的底部结构允许进行焊接冲洗, 而不需要胶带密封  
 技术规格: • 触点额定值: 最大 100mA • 机械和电气寿命: 在满负载时为 10,000 次 • 工作温度: -40°C ~ 85°C

**BP 侧面触通**


特点: • 在触通时, 触点始终保持低于开关顶端 • 是空间受限处应用的理想选择  
 技术规格: • 触点额定值: 最大 100mA • 机械和电气寿命: 2,000 次 - 金触点, 1,000 次 - 锡触点 • 工作温度: -20°C ~ 60°C

**SD 矮尺寸**

特点: • 矮尺寸设计节省空间 • 顶部胶带密封  
 技术规格: • 触点额定值: 在最大 50VDC 时为 100mA • 机械和电气寿命: 在满负载时为 2,000 次 • 工作温度: -20°C ~ 85°C

**TDA 半节距超微型 SMT**

技术规格: • 触点额定值: • 50VDC, 100mA • 机械和电气寿命: 1,000 次 • 工作温度: -20°C ~ 85°C

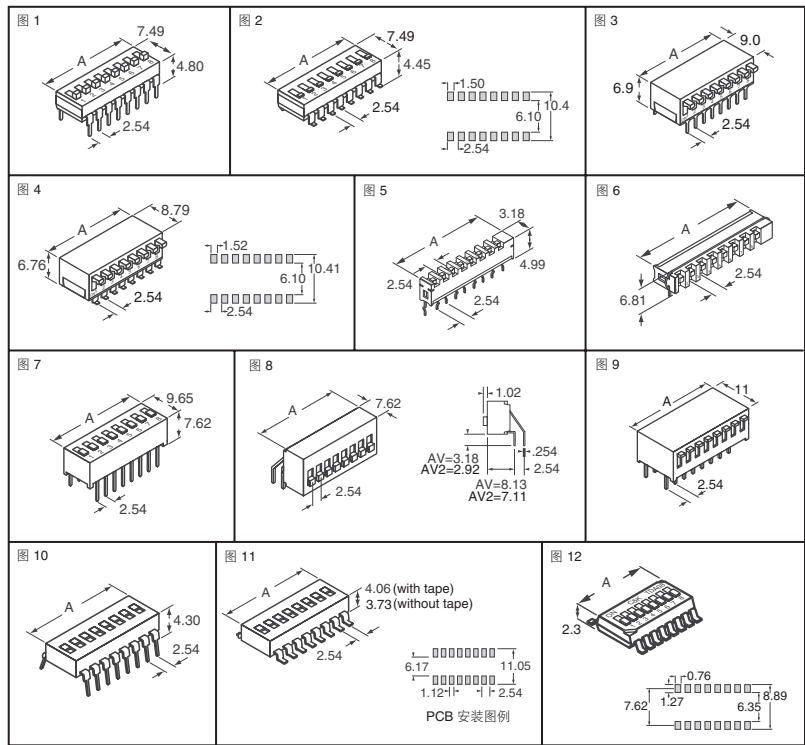

位置图	尺寸 A (mm)	Digi-Key 零件编号	1	25	100	C&K 零件编号
带有延长电枢的顶部滑动 DIP - 未密封 - 符合 RoHS 规范要求						
1	2	CKN6055-ND	.95	.76	.60	SDA02H1BD
	3	CKN6061-ND	1.16	.93	.74	SDA03H1BD
	4	CKN6067-ND	1.22	.98	.78	SDA04H1BD
	5	CKN6073-ND	1.28	1.03	.82	SDA05H1BD

位置图	尺寸 A (mm)	Digi-Key 零件编号	1	25	100	C&K 零件编号
1	6	CKN6079-ND	1.31	1.05	.84	SDA06H1BD
	7	CKN6085-ND	1.40	1.13	.89	SDA07H1BD
	8	CKN6091-ND	1.56	1.25	.99	SDA08H1BD
	9	CKN6096-ND	1.72	1.38	1.09	SDA09H1BD
	10	CKN6102-ND	1.84	1.48	1.17	SDA10H1BD
	12	CKN6108-ND	2.03	1.63	1.29	SDA12H1BD

位置图	尺寸 A (mm)	Digi-Key 零件编号	1	25	100	C&K 零件编号
带有平接电枢的顶部滑动 DIP - 未密封						
1	2	CKN6052-ND◆	.95	.76	.60	SDA02H0BD
	3	CKN6058-ND◆	1.16	.93	.74	SDA03H0BD
	4	CKN6064-ND◆	1.22	.98	.78	SDA04H0BD
	6	CKN6076-ND◆	1.31	1.05	.84	SDA06H0BD

◆ 符合 RoHS 规范要求 † 金触点 ‡ 无环氧密封 (转下页)

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikoy.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 2197

图	位置 数量	尺寸 A (mm)	Digi-Key 零件编号	单价			C&K 零件编号	
				1	25	100		
1	7	19.76	CKN6082-ND	1.40	1.13	.89	SDA07H0BD	
	8	22.26	CKN1302-ND	1.53	1.23	.97	SDA08H0KD	
	8	22.26	CKN6088-ND	1.56	1.25	.99	SDA08H0BD	
	10	27.34	CKN6099-ND	1.84	1.48	1.17	SDA10H0BD	
	12	32.50	CKN6105-ND	2.03	1.63	1.29	SDA12H0BD	
	2	7.06	CKN6051-ND	1.08	.87	.69	SDA02H0B	
	带有平接触动器的顶部滑动 DIP - 胶带密封 - 符合 RoHS 规范要求							
1	4	12.10	CKN6063-ND	1.34	1.08	.85	SDA04H0B	
	5	14.68	CKN6069-ND	1.40	1.13	.89	SDA05H0B	
	6	17.18	CKN6075-ND	1.47	1.18	.93	SDA06H0B	
	7	19.76	CKN6081-ND	1.56	1.25	.99	SDA07H0B	
	8	22.26	CKN6087-ND	1.72	1.38	1.09	SDA08H0B	
	9	24.84	CKN6093-ND	1.84	1.48	1.17	SDA09H0B	
	10	27.34	CKN6098-ND	2.00	1.60	1.27	SDA10H0B	
	12	32.50	CKN6104-ND	2.15	1.73	1.37	SDA12H0B	
	带有延长触动器的顶部滑动 SMT - 未密封 - 符合 RoHS 规范要求							
	2	2	7.06	CKN6056-ND	1.37	1.10	.88	SDA02H1SBD
		3	9.60	CKN6062-ND	1.69	1.35	1.07	SDA03H1SBD
		4	12.10	CKN6068-ND	1.78	1.43	1.13	SDA04H1SBD
5		14.68	CKN6074-ND	1.94	1.55	1.23	SDA05H1SBD	
6		17.18	CKN6080-ND	2.06	1.65	1.31	SDA06H1SBD	
7		19.76	CKN6086-ND	2.06	1.65	1.31	SDA07H1SBD	
8		22.26	CKN6092-ND	1.94	1.56	1.23	SDA08H1SBD	
9		24.84	CKN6097-ND	2.50	2.00	1.59	SDA09H1SBD	
10		27.34	CKN6103-ND	2.65	2.13	1.68	SDA10H1SBD	
12		32.50	CKN6109-ND	2.93	2.35	1.86	SDA12H1SBD	
带有平接触动器的顶部滑动 SMT - 未密封 - 符合 RoHS 规范要求								
2		2	7.06	CKN6054-ND	1.37	1.10	.88	SDA02H0SBD
	3	9.60	CKN6060-ND	1.69	1.35	1.07	SDA03H0SBD	
	4	12.10	CKN6066-ND	1.78	1.43	1.13	SDA04H0SBD	
	5	14.68	CKN6072-ND	1.84	1.48	1.17	SDA05H0SBD	
	6	17.18	CKN6078-ND	1.94	1.55	1.23	SDA06H0SBD	
	7	19.76	CKN6084-ND	2.06	1.65	1.31	SDA07H0SBD	
	8	22.26	CKN6090-ND	2.25	1.80	1.43	SDA08H0SBD	
	9	24.84	CKN6095-ND	2.50	2.00	1.59	SDA09H0SBD	
	10	27.34	CKN6101-ND	2.65	2.13	1.68	SDA10H0SBD	
	12	32.50	CKN6107-ND	2.93	2.35	1.86	SDA12H0SBD	
	带有平接触动器的顶部滑动 SMT - 胶带密封 - 符合 RoHS 规范要求							
	2	2	7.06	CKN6053-ND	1.51	1.21	.96	SDA02H0SB
3		9.60	CKN6059-ND	1.84	1.48	1.17	SDA03H0SB	
4		12.10	CKN6065-ND	1.91	1.53	1.21	SDA04H0SB	
5		14.68	CKN6071-ND	2.00	1.60	1.27	SDA05H0SB	
6		17.18	CKN6077-ND	2.09	1.68	1.33	SDA06H0SB	
7		19.76	CKN6083-ND	2.18	1.75	1.39	SDA07H0SB	
8		22.26	CKN6089-ND	2.40	1.93	1.53	SDA08H0SB	
9		24.84	CKN6094-ND	2.65	2.13	1.68	SDA09H0SB	
10		27.34	CKN6100-ND	2.78	2.23	1.76	SDA10H0SB	
12		32.50	CKN6106-ND	3.06	2.45	1.94	SDA12H0SB	
侧面滑动 DIP - 未密封 - 符合 RoHS 规范要求								
3		2	7.11	CKN6138-ND	1.25	1.01	.80	BPA02B
	4	12.19	CKN6140-ND	1.53	1.23	.97	BPA04B	
	5	14.68	CKN6142-ND	1.62	1.30	1.03	BPA05B	
	6	17.30	CKN6144-ND	1.81	1.45	1.15	BPA06B	
	8	22.30	CKN6146-ND	1.87	1.50	1.19	BPA08B	
	10	27.43	CKN6148-ND	2.12	1.70	1.35	BPA10B	

图	位置 数量	尺寸 A (mm)	Digi-Key 零件编号	单价			C&K 零件编号
				1	25	100	
SMT 侧面滑动 DIP - 未密封 - 符合 RoHS 规范要求							
4	2	7.11	CKN6139-ND	1.37	1.10	.87	BPA02SB
	4	12.19	CKN6141-ND	1.69	1.35	1.07	BPA04SB
	5	14.68	CKN6143-ND	1.78	1.43	1.13	BPA05SB
	6	17.30	CKN6145-ND	2.00	1.60	1.27	BPA06SB
	8	22.30	CKN6147-ND	2.06	1.65	1.31	BPA08SB
	10	27.43	CKN6149-ND	2.34	1.88	1.49	BPA10SB
顶部滑动单列直插式 SIP - 未密封							
5	2	7.58	CKN1352-ND	2.60	2.08	1.65	SP02
	2	7.58	CKN9137-ND	2.35	1.88	1.49	SP02B
	4	12.66	CKN9144-ND	2.80	2.24	1.78	SP04B
	6	17.74	CKN9146-ND	3.26	2.61	2.07	SP06B
	8	22.82	CKN9147-ND	3.78	3.03	2.40	SP08B
	10	27.9	CKN9148-ND	4.53	3.63	2.87	SP10B
直角单列直插式 SIP - 未密封 - 符合 RoHS 规范要求							
6	2	7.58	CKN9149-ND	3.28	2.63	2.08	SP02AB
	4	12.66	CKN9150-ND	3.68	2.95	2.34	SP04AB
	6	17.74	CKN9152-ND	6.02	4.82	3.81	SP06AB
	8	22.82	CKN9145-ND	4.62	3.70	2.93	SP08AB
	10	27.9	CKN9143-ND	5.00	4.00	3.17	SP10AB
顶部滑动, 延长触动器 - 未密封 - 符合 RoHS 规范要求							
7	1	4.57	CKN6012-ND	1.12	.90	.72	BD01
	2	7.11	CKN3001-ND	1.62	1.30	1.03	BD02
	3	9.65	CKN3002-ND	1.62	1.30	1.03	BD03
	4	12.19	CKN3003-ND	1.78	1.43	1.13	BD04
	5	14.73	CKN3004-ND	1.81	1.45	1.15	BD05
	6	17.27	CKN3005-ND	1.87	1.50	1.19	BD06
	7	19.81	CKN3006-ND	1.96	1.57	1.25	BD07
	8	22.35	CKN3007-ND	2.02	1.62	1.28	BD08
	9	24.89	CKN3008-ND	2.11	1.69	1.34	BD09
	10	27.43	CKN3009-ND	2.17	1.74	1.38	BD10
	12	32.51	CKN3010-ND	2.33	1.86	1.48	BD12
	直角滑动, 延长触动器 - 未密封 - 符合 RoHS 规范要求						
8	2	7.11	CKN3011-ND	2.81	2.25	1.78	BD02AV
	2	7.11	CKN6013-ND	2.81	2.25	1.78	BD02AV2
	3	9.65	CKN3012-ND	2.81	2.25	1.78	BD03AV
	4	12.19	CKN3013-ND	2.96	2.38	1.88	BD04AV
	4	12.19	CKN6014-ND	2.96	2.38	1.88	BD04AV2
	5	14.73	CKN3014-ND	3.00	2.40	1.90	BD05AV
	5	14.73	CKN6015-ND	3.00	2.40	1.90	BD05AV2
	6	17.27	CKN3015-ND	3.09	2.48	1.96	BD06AV
	6	17.27	CKN6016-ND	3.09	2.48	1.96	BD06AV2
	7	19.81	CKN3016-ND	3.15	2.53	2.00	BD07AV
	8	22.35	CKN3017-ND	3.22	2.58	2.04	BD08AV
	8	22.35	CKN6017-ND	3.22	2.58	2.04	BD08AV2
9	24.89	CKN3018-ND	3.31	2.65	2.10	BD09AV	
10	27.43	CKN3019-ND	3.37	2.70	2.14	BD10AV	
12	32.51	CKN3020-ND	3.53	2.83	2.24	BD12AV	
侧面滑动 - 胶带密封 - 符合 RoHS 规范要求							
9	1	5.23	CKN6019-ND	1.86	1.49	1.18	BP01KT
	2	7.77	CKN3021-ND	1.64	1.32	1.04	BP02YT
	2	7.77	CKN6020-ND	2.32	1.86	1.48	BP02KT
	3	10.31	CKN3022-ND	1.81	1.45	1.15	BP03YT
	4	12.85	CKN3023-ND	1.84	1.48	1.17	BP04YT
	4	12.85	CKN6021-ND	2.53	2.03	1.60	BP04KT
5	15.39	CKN3024-ND	1.94	1.56	1.24	BP05YT	
6	17.93	CKN3025-ND	2.15	1.72	1.36	BP06YT	

图	位置 数量	尺寸 A (mm)	Digi-Key 零件编号	单价			C&K 零件编号
				1	25	100	
9	7	20.47	CKN3026-ND	2.00	1.61	1.27	BP07YT
	8	23.00	CKN3027-ND	2.21	1.77	1.41	BP08YT
	8	23.00	CKN6022-ND	2.90	2.32	1.84	BP08KT
	10	28.09	CKN3028-ND	2.48	1.99	1.58	BP10YT
	12	33.17	CKN3029-ND	2.78	2.23	1.77	BP12YT
	侧面滑动 - 未密封 - 符合 RoHS 规范要求						
9	1	5.23	CKN6023-ND	1.67	1.34	1.06	BP01KE
	1	5.23	CKN6024-ND	1.07	.86	.69	BP01YE
	2	7.77	CKN6025-ND	1.45	1.16	.92	BP02YE
	3	10.31	CKN6026-ND	2.30	1.84	1.46	BP03KE
	4	12.85	CKN6027-ND	2.33	1.87	1.48	BP04KE
	5	15.39	CKN6028-ND	2.43	1.95	1.55	BP05KE
	6	17.93	CKN6029-ND	1.74	1.39	1.11	BP06YE
	8	23.00	CKN6031-ND	2.02	1.62	1.28	BP08YE
矮尺寸自动插入 - 胶带密封							
10	2	6.55	CKN6110-ND	1.33	1.07	.85	SD02H0B
	3	9.09	CKN6113-ND	1.40	1.12	.89	SD03H0B
	4	11.63	CKN6115-ND	1.68	1.35	1.07	SD04H0B
	5	14.17	CKN3067-ND	1.53	1.23	.97	SD05H0K
	5	14.17	CKN6118-ND	1.75	1.41	1.11	SD05H0B
	6	16.71	CKN6120-ND	1.82	1.46	1.16	SD06H0B
	7	19.25	CKN6122-ND	1.93	1.55	1.23	SD07H0B
	8	21.79	CKN6125-ND	2.14	1.72	1.36	SD08H0B
	9	24.33	CKN3071-ND	2.02	1.62	1.28	SD09H0K
	9	24.33	CKN6131-ND	2.32	1.86	1.47	SD09H0B
	10	26.87	CKN6133-ND	2.49	2.00	1.58	SD10H0B
	12	31.95	CKN3073-ND	2.36	1.89	1.50	SD12H0K
12	31.95	CKN6136-ND	2.70	2.16	1.71	SD12H0B	
矮尺寸自动插入 - 平接触动器 - 胶带密封 - 符合 RoHS 规范要求							
11	8	21.79	CKN6127-ND	2.81	2.25	1.78	SD08H0SBD
	8	21.79	CKN6128CT-ND	2.69	2.49	2.28	SD08H0SBR
	8	21.79	CKN6128TR-ND	1993.50/1,000			SD08H0SBR
矮尺寸自动插入 - 延长触动器 - 胶带密封 - 符合 RoHS 规范要求							
11	2	6.55	CKN6112-ND	1.88	1.51	1.19	SD02H1SB
	4	11.63	CKN6117-ND	1.32	1.06	.84	SD04H1SB
	7	19.25	CKN6124-ND	2.74	2.19	1.74	SD07H1SB
	8	21.79	CKN6129-ND	2.98	2.39	1.89	SD08H1SB
	8	21.79	CKN6130-ND	2.81	2.25	1.78	SD08H1SBD
	10	26.87	CKN6135-ND	3.47	2.78	2.20	SD10H1SB
矮尺寸表面贴片 - 胶带密封 - 符合 RoHS 规范要求							
11	2	6.55	CKN6111-ND	1.88	1.51	1.19	SD02H0SB
	3	9.09	CKN6114-ND	1.97	1.58	1.25	SD03H0SB
	4	11.63	CKN6116-ND	2.39			