



DC 无刷和转速计风扇

DC 风扇 - 电机: • 可靠的固态电路可提供无刷电子换向功能 • 在最大漏电流 600VAC/1 秒/400 微安时测试 100% 绝缘 • 带有极性保护

 


图	系列	尺寸 (mm)	电压		连接类型	轴承	功率 (W)	运行电流	RPM	CFM	预期寿命	Digi-Key 零件编号	单价		Comair 型号	护指罩	单价
			标称	范围									1	25			
无刷 DC 风扇																	
1	Gryphon	25x10	12	6/13.8	引线	滚珠	1.2	.1A	13000	2.67	25°C 时 50,000 小时	CR438-ND	8.15	7.03	GDA2510-12BB	CR181-ND	.54
		40x10	12	6/13.8	引线	滚珠	1.08	.09A	7000	7.73	25°C 时 50,000 小时	CR389-ND	6.03	5.20	GDA4010-12BB	CR230-ND	.65
		40x10	24	12/27.6	引线	滚珠	2.16	.09A	7000	7.73	25°C 时 50,000 小时	CR390-ND	7.47	6.44	GDA4010-24BB	CR230-ND	.65
		40x20	12	6/13.8	引线	滚珠	1.44	.12A	8000	8.73	25°C 时 50,000 小时	CR391-ND	6.32	5.45	GDA4020-12BB	CR230-ND	.65
		40x20	24	12/27.6	引线	滚珠	1.68	.07A	8000	8.73	25°C 时 50,000 小时	CR392-ND	6.32	5.45	GDA4020-24BB	CR230-ND	.65
		40x28	12	6/13.8	引线	滚珠	2.4	.2A	8800	11.26	25°C 时 50,000 小时	CR393-ND	6.32	5.45	GDA4028-12BB	CR230-ND	.65
		52x10	12	6/13.8	引线	滚珠	1.68	.14A	6000	12.27	25°C 时 50,000 小时	CR394-ND	6.32	5.45	GDA5210-12BB	CR388-ND	.59
		60x25	12	6/13.8	引线	滚珠	1.68	.14A	4000	19.25	25°C 时 50,000 小时	CR395-ND	6.32	5.45	GDA6025-12BB	CR221-ND	.68
		60x25	24	12/27.6	引线	滚珠	3.36	.14A	4000	19.25	25°C 时 50,000 小时	CR396-ND	6.32	5.45	GDA6025-24BB	CR221-ND	.68
		80x25	12	6/13.8	引线	滚珠	2.04	.17A	3000	35.48	25°C 时 50,000 小时	CR397-ND	7.47	6.44	GDA8025-12BB	CR180-ND	.93
		80x25	24	12/27.6	引线	滚珠	3.60	.15A	3000	35.48	25°C 时 50,000 小时	CR398-ND	7.47	6.44	GDA8025-24BB	CR180-ND	.93
		92x25	12	6/13.8	引线	滚珠	2.76	.23A	2800	55.89	25°C 时 50,000 小时	CR399-ND	8.05	6.93	GDA9225-12BB	CR230-ND	.65
		92x25	24	12/27.6	引线	滚珠	5.28	.22A	2800	54.63	25°C 时 50,000 小时	CR400-ND	8.05	6.93	GDA9225-24BB	CR220-ND	.77
		120x25	12	6/13.8	引线	滚珠	4.8	.40A	2400	69.36	25°C 时 50,000 小时	CR401-ND	9.31	8.02	GDA1225-12BB	CR210-ND	1.72
		120x25	24	12/27.6	引线	滚珠	8.4	.35A	2400	69.36	25°C 时 50,000 小时	CR402-ND	9.31	8.02	GDA1225-24BB	CR210-ND	1.72
		120x38	12	6/13.8	引线	滚珠	7.2	.60A	3000	128.27	25°C 时 50,000 小时	CR403-ND	14.27	12.30	GDA1238-12BB	CR210-ND	1.72
		120x38	24	12/27.6	引线	滚珠	14.4	.60A	3000	126.67	25°C 时 50,000 小时	CR404-ND	14.27	12.30	GDA1238-24BB	CR210-ND	1.72
		120x38	48	24/55.2	引线	滚珠	16.8	.35A	3000	128.27	25°C 时 50,000 小时	CR405-ND	15.05	12.96	GDA1238-48BB	CR210-ND	1.72
		25x10	12	6/14	引线	滚珠	1.6	.07A	10000	1.40	25°C 时 50,000 小时	CR011-ND	13.57	11.70	CR0212HB-550	CR151-ND	.54
		40x10	12	6/14	引线	滚珠	1.2	100mA	6000	6.80	25°C 时 50,000 小时	CR015-ND	12.67	10.93	CR0412HB-G70	CR230-ND	.65
	40x20	12	6/14	引线	滚珠	1.4	130mA	8500	10.80	25°C 时 50,000 小时	CR016-ND	12.67	10.93	CR0412HB-C50	CR230-ND	.65	
	40x20	24	21.6/26.4	引线	滚珠	1.8	75mA	8500	10.8	25°C 时 50,000 小时	CR030-ND	12.67	10.93	CR0424HB-C50	CR230-ND	.65	
	52x15	12	6/14	引线	滚珠	1.2	100mA	4600	12.00	25°C 时 50,000 小时	CR022-ND	13.14	11.33	CR0512HB-D71	CR388-ND	.59	
	60x25	12	6/14	引线	滚珠	2.5	210mA	5000	18	25°C 时 60,000 小时	CR001-ND	35.35	28.04	FS12B3	CR221-ND	.68	
	60x25	24	12/28	引线	滚珠	1.9	80mA	5000	18	25°C 时 60,000 小时	CR002-ND	37.67	29.88	FS24B3	CR221-ND	.68	
	60x25	12	6/14	引线	滚珠	1.0	84mA	3500	12	40°C 时 60,000 小时	CR003-ND	22.14	19.07	FS12H3	CR221-ND	.68	
	60x25	24	12/28	引线	滚珠	1.1	46mA	3500	12	25°C 时 60,000 小时	CR004-ND	45.56	36.14	FS24H3	CR221-ND	.68	
	60x25	5	4.5/5.5	引线	滚珠	2.0	400mA	5000	18	25°C 时 60,000 小时	CR046-ND	25.20	21.70	FS05B3	CR221-ND	.68	
	60x25	5	4.5/5.5	引线	滚珠	1.0	190mA	3500	12	25°C 时 60,000 小时	CR347-ND	22.72	19.57	FS05H3	CR221-ND	.68	
	60x25	48	24/56	引线	滚珠	4.0	80mA	5930	23	25°C 时 60,000 小时	CR348-ND	28.28	24.36	FS48K3	CR221-ND	.68	
	60x15	12	6/14	引线	滚珠	1.6	130mA	4500	16.60	25°C 时 50,000 小时	CR023-ND	13.57	11.70	CR0612HB-D71GL	CR221-ND	.68	
	60x25	12	6/14	引线	滚珠	2.8	230mA	4500	23.20	25°C 时 50,000 小时	CR024-ND	13.57	11.70	CR0612HB-A70GL	CR221-ND	.68	
	60x25	24	12/28	引线	滚珠	3.6	150mA	4500	23.20	25°C 时 50,000 小时	CR026-ND	13.57	11.70	CR0624HB-A70GL	CR221-ND	.68	
	80x25	12	6/14	引线	滚珠	2.0	165mA	3600	37	25°C 时 60,000 小时	CR005-ND	35.99	28.55	FE12B3	CR180-ND	.93	
	80x25	24	12/28	引线	滚珠	2.0	87mA	3600	37	25°C 时 60,000 小时	CR006-ND	35.99	28.55	FE24B3	CR180-ND	.93	
	80x25	12	6/14	引线	滚珠	1.0	89mA	2700	27	25°C 时 60,000 小时	CR007-ND	37.06	29.40	FE12H3	CR180-ND	.93	
	80x25	24	12/28	引线	滚珠	1.2	48mA	2700	27	25°C 时 60,000 小时	CR008-ND	37.96	30.11	FE24H3	CR180-ND	.93	
	80x25	12	6/14	引线	滚珠	3.0	250mA	3010	38.60	25°C 时 50,000 小时	CR030-ND	13.92	12.00	CR0812HB-A70GL	CR180-ND	.93	
	80x25	12	6/14	引线	滚珠	1.8	150mA	2440	31.40	25°C 时 50,000 小时	CR031-ND	13.92	12.00	CR0812MB-A70GL	CR180-ND	.93	
	80x25	24	12/28	引线	滚珠	3.8	160mA	3010	38.60	25°C 时 50,000 小时	CR032-ND	13.92	12.00	CR0824HB-A70GL	CR180-ND	.93	
	80x32	12	6/14	引线	套管	3.4	280mA	3400	33	40°C 时 55,000 小时	CR009-ND	20.81	17.92	ST12A3	CR180-ND	.93	
	80x32	24	12/28	引线	套管	3.3	140mA	3400	33	40°C 时 55,000 小时	CR012-ND	21.22	18.28	ST24A3	CR180-ND	.93	
	80x32	12	6/14	引线	滚珠	3.4	280mA	3400	33	40°C 时 78,000 小时	CR014-ND	20.61	17.75	ST12B3	CR180-ND	.93	
	80x32	24	12/28	引线	滚珠	3.3	140mA	3400	33	40°C 时 78,000 小时	CR017-ND	21.22	18.28	ST24B3	CR180-ND	.93	
	80x32	5	4.5/5.5	引线	滚珠	2.5	460mA	3400	33	40°C 时 78,000 小时	CR018-ND	28.23	23.83	ST05B3	CR180-ND	.93	
	80x32	12	6/14	引线	滚珠	6.2	520mA	4700	45	40°C 时 78,000 小时	CR354-ND	25.12	22.70	ST12Z3	CR180-ND	.93	
	80x42	12	6/14	引线	滚珠	3.0	250mA	3500	35	40°C 时 80,000 小时	CR019-ND	28.42	24.77	SD12B1	CR180-ND	.93	
	80x42	12	6/14	引线	滚珠	3.0	250mA	3500	35	40°C 时 80,000 小时	CR027-ND	29.45	25.67	SD12B2	CR180-ND	.93	
	80x42	24	12/28	引线	滚珠	3.0	130mA	3500	35	40°C 时 83,000 小时	CR020-ND	28.79	25.09	SD24B1	CR180-ND	.93	
	80x42	48	24/56	引线	滚珠	3.0	60mA	3500	35	40°C 时 83,000 小时	CR021-ND	29.45	25.67	SD48B1	CR180-ND	.93	
	80x42	48	24/56	引线	滚珠	3.0	60mA	3500	35	40°C 时 83,000 小时	CR026-ND	29.45	25.67	SD48B2	CR180-ND	.93	
	92x25	12	6/14	引线	滚珠	2.4	202mA	2800	45	25°C 时 60,000 小时	CR034-ND	39.38	31.24	FN12B3	CR220-ND	.77	
	92x25	12	6/14	引线	滚珠	1.5	124mA	2350	37	25°C 时 60,000 小时	CR036-ND	39.38	31.24	FN12C3	CR220-ND	.77	
	92x25	24	12/28	引线	滚珠	2.4	100mA	2800	45	25°C 时 60,000 小时	CR237-ND	26.42	21.80	FN24B3	CR220-ND	.77	
	92x25	12	6/14	引线	滚珠	5.1	423mA	3850	60	25°C 时 60,000 小时	CR349-ND	25.88	22.29	FN12K3	CR220-ND	.77	
	92x25	24	12/28	引线	滚珠	5.5	230mA	3800	60	25°C 时 60,000 小时	CR359-ND	25.88	22.29	FN24K3	CR220-ND	.77	
	92x25	48	24/56	引线	滚珠	2.9	65mA	2800	45	25°C 时 60,000 小时	CR350-ND	23.78	20.48	FN48B3	CR220-ND	.77	
	92x25	12	6/14	引线	滚珠	4.3	360mA	3000	48.40	25°C 时 50,000 小时	CR035-ND	14.47	12.48	CR0912HB-A70GL	CR220-ND	.77	
	92x25	24	12/28	引线	滚珠	0.8	200mA	3000	44.40	25°C 时 50,000 小时	CR037-ND	18.17	15.68	CR0924HB-A70GL	CR220-ND	.77	
	120x25	12	6/14	引线	滚珠	4.3	360mA	2950	86	25°C 时 60,000 小时	CR038-ND	39.38	31.24	FT12B3	CR210-ND	1.72	
	120x25	24	12/28	引线	滚珠	4.3	180mA	2950	86	25°C 时 60,000 小时	CR039-ND	37.64	29.86	FT24B3	CR210-ND	1.72	
	120x25	12	6/14	引线	滚珠	1.6	130mA	2000	61	25°C 时 60,000 小时	CR040-ND	35.09	27.83	FT12M3	CR210-ND	1.72	
	120x25	24	12/28	引线	滚珠	1.9	80mA	2000	61	25°C 时 60,000 小时	CR041-ND	35.09	27.83	FT24M3	CR210-ND	1.72	
	120x32	12	6/14	引线	套管	7.9	660mA	3700	102	40°C 时 50,000 小时	CR042-ND	23.49	20.23	MC12A3	CR210-ND	1.72	
	120x32	24	12/28	引线	套管	6.7	280mA	3700	102	40°C 时 50,000 小时	CR046-ND	23.49	20.23	MC24A3	CR210-ND	1.72	
	120x32	12	6/14	引线	套管	2.2	180mA	2150	58	40°C 时 50,000 小时	CR043-ND	23.49	20.23	MC12E3	CR210-ND	1.72	
	120x32	24	12/28	引线	套管	2.1	85mA	2150	58	40°C 时 50,000 小时	CR047-ND	22.72	19.57				

DC 无刷和转速计风扇 (接上页)

图	系列	尺寸 (mm)	电压		连接类型	轴承	功率 (W)	运行电流	RPM	CFM	预期寿命	Digi-Key 零件编号	单价		Comair 型号	护指罩	单价
			标称	范围									1	25			
4	Biscuit 鼓风机	121x31	12	6/14	引线	滚珠	11.0	900mA	3050	25	40°C 时 78,000 小时	CR247-ND	43.66	36.02	BD12B3	—	—
		121x31	24	12/28	引线	滚珠	11.0	480mA	3050	25	40°C 时 78,000 小时	CR248-ND	42.50	35.07	BD24B3	—	—
	Viking	127x41	12	6/14	引线	滚珠	20.0	1670mA	4000	33	40°C 时 83,000 小时	CR306-ND	36.90	31.78	VK12B3	—	—
		127x41	24	12/28	引线	滚珠	20.0	830mA	4000	33	40°C 时 83,000 小时	CR307-ND	35.75	30.79	VK24B3	—	—
	Spinnaker	162x41	24	12/28	引线	滚珠	30.0	1300mA	2500	60	50°C 时 62,000 小时	CR249-ND	78.50	64.77	SPD24B1	—	—

◆ 符合 RoHS 规范要求 † 薄边, 噪音更低。 请注意: 可根据要求提供专用风扇线缆组件。

DC 无刷和转速计/PWM 控制风扇与鼓风机 - E 系列

技术规格: • 工作温度: -10°C ~ 70°C • 存储温度: -40°C ~ 85°C • 端子: 12" 引线 (22AWG)

特点: • 滚珠轴承 • 优异的气流

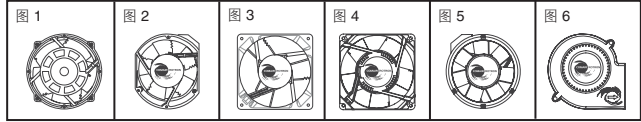


图	系列	型号	类型	尺寸 (mm)	工作电压		功率 (W)	运行电流 (A)	RPM	CFM	噪音 (dBA)	预期寿命	Digi-Key 零件编号	单价		Comair 零件编号
					标称	范围								1	25	
1	Mixtus 7.9"	MFSE2423E2	风扇	200 x 70	24	16 - 32	96	4.0	4500	515	65.4	40°C 时 70,000 小时	CR439-ND	199.07	169.80	041036
		MFSE4823E2	风扇	200 x 70	48	24 - 72	96	2.0	4500	515	65.4	40°C 时 70,000 小时	CR440-ND	199.07	169.80	041037
	Mixtus 6.8"	MF2423E2	风扇	172 x 51	24	16 - 32	96	4.0	5050	390	69.1	40°C 时 50,000 小时	CR441-ND	123.93	105.71	040799
		MF4823E2	风扇	172 x 51	48	24 - 72	96	2.0	5050	390	69.1	40°C 时 50,000 小时	CR442-ND	123.93	105.71	041040
2	Major XT	MJD24U3E2	风扇	175 x 150 x 38	24	16 - 32	40	1.9	4846	325	63.1	40°C 时 55,000 小时	CR444-ND	68.20	56.27	040727
		JDD24U3E2	风扇	172 x 51	24	16 - 32	45.6	1.7	4830	330	64	40°C 时 55,000 小时	CR449-ND	77.80	64.19	041049
3	Major	JDD48U3E2	风扇	172 x 51	48	28 - 72	45.6	0.85	4830	330	64	40°C 时 55,000 小时	CR450-ND	77.80	64.19	040422
		MDD24U3E2	风扇	120 x 39	24	16 - 32	38	1.6	6300	210	65	40°C 时 65,000 小时	CR445-ND	46.40	38.28	040403
4	Muffin XL	MDD48U1E2	风扇	120 x 39	48	24 - 72	38	0.8	6300	210	65	40°C 时 65,000 小时	CR446-ND	46.40	38.28	040775
		GLD24U3E2	风扇	127 x 38	24	16 - 28	38.4	1.50	5200	240	66	40°C 时 80,000 小时	CR447-ND	62.20	51.32	040409
5	Galaxy	GLD48U3E2	风扇	127 x 38	48	40 - 72	38.4	0.72	5200	240	66	40°C 时 80,000 小时	CR448-ND	62.20	51.32	040702
		POD24U3E2	风扇	172 x 51	24	16 - 32	45.6	1.70	4830	330	64	40°C 时 55,000 小时	CR451-ND	77.80	64.19	040427
6	Patriot	POD48U3E2	风扇	172 x 51	48	28 - 72	45.6	0.85	4830	330	64	40°C 时 55,000 小时	CR452-ND	77.80	64.19	041022
		AMD12K3E2	鼓风机	97 x 33	12	7 - 13.5	15	1.3	4400	36	61	40°C 时 70,000 小时	CR464-ND	36.25	28.75	041066
6	Ambassador	AMD24Z3E2	鼓风机	97 x 33	24	16 - 28	15	0.8	5000	41	69	40°C 时 70,000 小时	CR463-ND	37.12	29.44	041065

DC 无刷电动叶轮 - Diplomat 系列

Diplomat 系列的向后弯曲式叶轮可用于外壳的增压或抽空应用: • 通讯设备 • 计算机 • 加热和空调 (30.48cm) • TTL 测速输出 • 滚珠轴承 • 高压环境中的大气流

• 制冷 • 热交换器 • 电源 • 小空间含有许多电子元件空气流通受阻的场合。特点: • 12" 导线

 
 


型号	尺寸 (mm)	标称电压 (VDC)	功率 (W)	运行电流 (A)	RPM	CFM	接线引线	噪音 (dBA)	Digi-Key 零件编号	单价		Comair 零件编号
										1	25	
DD402112K1A	101.6 x 55.1	12	33	2.750	5865	115	22 AWG	68	CR410-ND	101.56	86.63	039823
DD402124B1R	101.6 x 55.1	24	22.1	.920	4950	100	22 AWG	66.1	CR411-ND	101.56	86.63	039821
DD402148B1R	101.6 x 55.1	48	18.2	.380	4950	100	22 AWG	66.1	CR412-ND	101.64	86.70	039822
DD402148K1R	101.6 x 55.1	48	39	.810	5865	115	22 AWG	68	CR413-ND	73.25	62.49	039825
DD402124K1R	101.6 x 55.1	24	32	1.330	5865	115	22 AWG	68	CR380-ND	103.85	88.59	039824
DD523612B1A	133 x 91	12	30	2.500	3400	175	22 AWG	62.9	CR414-ND	119.34	101.79	039829
DD523624B1A	133 x 91	24	26	1.100	3400	175	22 AWG	62.9	CR415-ND	119.34	101.79	039830
DD523648B1A	133 x 91	48	24	.510	3400	175	22 AWG	62.9	CR416-ND	119.34	101.79	039831
DD523612K1A	133 x 91	12	38.4	3.800	3980	200	22 AWG	65.9	CR381-ND	94.15	80.31	039832
DD523624K1A	133 x 91	24	38.4	1.600	3980	200	22 AWG	65.9	CR382-ND	99.68	85.84	039833
DD523648K1A	133 x 91	48	31.2	.650	3980	200	22 AWG	65.9	CR383-ND	100.22	86.31	039834
DD892112K1A	175 x 53	12	36	3.000	3085	250	22 AWG	67.2	CR417-ND	157.86	134.65	039841
DD892124K1A	175 x 53	24	30.7	1.280	3085	250	22 AWG	67.2	CR418-ND	157.86	134.65	039842
DD892148K1A	175 x 53	48	31.2	.650	3085	250	22 AWG	67.2	CR419-ND	157.86	134.65	039843
DD892172B1A	175 x 69	12	32.5	2.700	2848	300	22 AWG	65	CR420-ND	158.36	135.07	039847
DD892172K1A	175 x 69	12	56.4	4.700	3100	350	22 AWG	68.8	CR421-ND	124.93	106.57	039850
DD892724B1A	175 x 69	24	30.7	1.270	2848	300	22 AWG	65	CR422-ND	158.36	135.07	039848
DD892724K1A	175 x 69	24	44.8	1.867	3100	350	22 AWG	68.8	CR423-ND	158.36	135.07	039851
DD892748B1A	175 x 69	48	31.9	.664	2848	300	22 AWG	65	CR424-ND	158.36	135.07	039849
DD892748K1A	175 x 69	48	44.7	.932	3100	350	22 AWG	68.8	CR425-ND	158.36	135.07	039852
DD752712B1A	192 x 69	12	25.2	2.100	2020	260	22 AWG	58.2	CR426-ND	172.13	146.82	039856
DD752712K1A	192 x 69	12	42	3.500	2230	300	22 AWG	61	CR427-ND	172.13	146.82	039859
DD752724B1A	192 x 69	24	27.4	1.140	2020	260	22 AWG	58.2	CR428-ND	172.13	146.82	039857
DD752748B1A	192 x 69	48	27.3	.569	2020	260	22 AWG	58.2	CR429-ND	172.13	146.82	039858
DD752748K1A	192 x 69	48	33.6	.700	2230	300	22 AWG	61	CR385-ND	143.78	123.82	039861
DD892824B1A	226 x 71	24	63.7	2.656	2670	500	20 AWG	73	CR430-ND	204.26	174.22	039864
DD892848B1A	226 x 71	48	64	1.340	2670	500	20 AWG	73	CR431-ND	204.26	174.22	039865
DD892824K1A	226 x 71	24	100	4.200	2750	565	20 AWG	75	CR386-ND	249.49	212.81	039866
DD893924B1T	226 x 99	24	100	2.200	2450	660	20 AWG	73	CR432-ND	256.00	218.36	039870
DD893948B1A	226 x 99	48	100	2.100	2450	660	20 AWG	73	CR433-ND	256.00	218.36	039871
DD983524B1A	250 x 89	24	100	4.200	2350	700	20 AWG	74	CR434-ND	201.08	171.51	039876
DD983548B1A	250 x 89	48	100	2.100	2350	700	20 AWG	74	CR435-ND	198.88	169.64	039877
DD114924B1A	280 x 125	24	115	4.800	1800	1000	20 AWG	68.6	CR436-ND	207.28	176.80	039882
DD114948B1A	280 x 125	48	115	2.400	1800	1000	20 AWG	68.6	CR437-ND	204.75	174.64	039883

◆ 符合 RoHS 规范要求

DC 无刷电动叶轮和转速计/PWM 控制 - Diplomat E 系列

技术规格: • 工作温度: -10°C ~ 70°C • 存放温度: -40°C ~ 85°C • 端子: 12" 引线 (22AWG) 特点: • 滚珠轴承 • 高压系统下的优异 CFM 性能 • 软启动功能



型号	尺寸 (mm)	电压 (VDC)		功率 (W)	运行电流 (A)	RPM	CFM	噪音 (dBA)	Digi-Key 零件编号	单价		Comair 零件编号
		标称	范围							1	25	
DDE892824Z1E2	228 x 71	24	16 - 32	142	5.20	3530	750	80	CR461-ND	201.79	172.12	041018
DDE892948Z1E2	230 x 71	48	28 - 72	142	3.40	3530	750	80	CR462-ND	201.79	172.12	041021
DDE893524Z1E2	227 x 89	24	16 - 32	142	5.20	3530	750	78.7	CR459-ND	202.64	172.84	041006
DDE893548Z1E2	227 x 89	48	28 - 72	142	2.60	3530	750	78.7	CR460-ND	202.64	172.84	041009
DDE893924Z1E2	226 x 99	24	16 - 32	225	9.40	3350	865	80	CR457-ND	204.24	174.21	040994
DDE893948Z1E2	226 x 99	48	28 - 72	225	4.70	3350	865	80	CR458-ND	204.24	174.21	040997
DDE983524Z1E2	250 x 89	24	16 - 32	216	9.00	3250	1005	80.6	CR455-ND	209.44	178.64	040981
DDE983548Z1E2	250 x 89	48	28 - 72	216	4.50	3250	1005	80.6	CR456-ND	209.44	178.64	040984

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom · 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG · 中国网通)

2282 (CN082-09)

digikkey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686