


尺寸 (mm) A x B	电压 (VDC)	工作电压 (VDC)	轴承类型	电流 (A)	输入 (W)	速度 (RPM)	气流 (CFM)	静态压力 (1" 或 25.4mm 时 - H ₂ O)	噪音 压力 (dBA)	传感器	Digi-Key 零件编号	单价				Sunon 零件编号	
												1	10	25	50		
80 x 38	12	6-13.8	滚珠	0.76	9.1	5700	84.1	0.74	55.2	—	259-1374-ND	23.19	19.37	18.14	17.06	PMD1209PMB1-A(2).GN	
			滚珠	0.40	9.6	5700	84.1	0.74	55.2	—	259-1418-ND	25.57	21.35	20.00	18.81	PMD2408PMB1-A(2).GN	
			滚珠	0.19	9.1	5700	84.1	0.74	55.2	—	259-1419-ND	—	—	—	—	19.58	
92 x 25	12	5-13.8	汽化	0.16	1.9	2800	49	0.16	34	—	259-1359-ND	9.24	7.72	7.23	6.80	KDE1209PTV1 13.MS.A.GN	
			滚珠	0.26	5.5	4200	77	0.37	48	—	259-1420-ND	16.61	13.88	13.00	12.22	PMD1209PTB1-A(2).GN	
			滚珠	0.44	5.8	4200	77	0.37	48	—	259-1421-ND	18.05	15.07	14.12	13.28	PMD2409PTB1-A(2).GN	
92 x 38	12	24	滚珠	1.04	12.5	4900	120.2	0.71	57.6	—	259-1422-ND	22.35	18.66	17.48	16.44	PMD4809PTB1-A(2).GN	
			滚珠	0.51	12.2	4900	120.2	0.71	57.6	—	259-1424-ND	25.57	21.35	20.00	18.81	PMD2409PMB1-A(2).GN	
			滚珠	0.24	11.5	4900	120.2	0.71	57.6	—	259-1425-ND	—	—	—	—	19.58	
120 x 25	12	24	滚珠	0.97	11.6	4500	150	0.62	54	—	259-1426-ND	27.33	22.82	21.37	20.10	PMD1212PTB1-A(2).GN	
			滚珠	0.47	11.3	4500	150	0.62	54	—	259-1427-ND	28.39	23.71	22.20	20.88	PMD2412PTB1-A(2).GN	
			滚珠	0.25	12.0	4500	150	0.62	54	—	259-1428-ND	29.47	24.61	23.05	21.67	PMD4812PTB1-A(2).GN	
120 x 38	12	6-13.8	滚珠	1.6	19.2	4200	190	0.65	54	—	259-1376-ND	31.44	26.26	24.59	23.13	PMD1212PMB1-A(2).GN	
			滚珠	1.6	19.2	4200	190	0.65	54	Tac	259-1375-ND	25.94	21.67	20.29	19.08	PMD2412PMB1-A(2).F.GN	
			滚珠	1.7	21	4000	190	0.72	63	—	259-1262-ND	27.57	21.22	19.87	18.68	PSD1212PMB1(2)	
			滚珠	0.83	10	3400	153	0.43	48	Tac	259-1377-ND	25.94	21.67	20.29	19.08	PMD1212PMB3-A(2).F.GN	
			滚珠	0.63	7.6	3150	120	0.34	46.5	Tac	259-1261-ND	18.44	14.19	13.29	12.50	KD1212PMBX-6A.(F)	
			汽化	0.4	4.8	3100	90	0.28	44.5	—	259-1441-ND	15.63	13.05	12.22	11.50	KD1212PTB1-6A.GN	
	24	12	汽化	滚珠	0.853	10.8	3000	145	0.32	50	—	259-1438-ND	21.41	17.88	16.74	15.75	KDE1212PMV1 13.MS.A.GN
				滚珠	0.413	9.9	3000	145	0.32	50	—	259-1439-ND	22.04	18.41	17.24	16.21	KDE2412PMV1 13.MS.A.GN
				滚珠	0.225	10.8	3000	145	0.32	50	—	259-1440-ND	22.61	18.88	17.68	16.63	KDE4812PMV1 13.MS.A.GN
	48	24-56	汽化	滚珠	0.4	19.2	4200	190	0.65	54	—	259-1378-ND	32.85	27.44	25.69	24.16	PMD4812PMB1-A(2).GN

◆符合 RoHS 规范要求 请注意: 可根据要求提供专用风扇线缆组件。

Mighty 迷你风扇

尺寸 (mm)	电压 (VDC)	工作电压 (VDC)	电流 (mA)	输入 (W)	速度 (RPM)	气流 (l/min)	静态压力 (Pa)	噪音 压力 (dBA/5cm)	重量 (g)	Digi-Key 零件编号	单价				Sunon 零件编号
											1	10	25	50	
8 x 5	3	2.2-3.5	65	0.2	14000	0.32	2	19.5	0.44	259-1454-ND	30.27	25.28	23.67	22.26	UF385-100

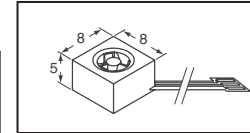

AC 轴向风扇

工业设备和家用电器的最佳选择。SUNON 轴向 AC 风扇具有屏蔽磁极电机、模铸铝框架和 UL 94V-0 级注塑非可燃性热塑胶叶轮, 是业界最可靠的 AC 风扇。SUNON AC 风扇可选终生润滑球型轴承系统和浸油烧结套轴轴承系统, 从而满足不同市场的各种需要。

特点: • 框架: 铝铸件 • 绝缘: 120°C 时, B 类整体接地系统 • 绝缘电阻: 500MΩ, 500VDC 时的最小值 • 工作温度: -10° ~ 70°C

应用: 游戏机、复印机、医疗设备、自动售货机、包装设备、空调器、加热器、生产设备和电气产品。

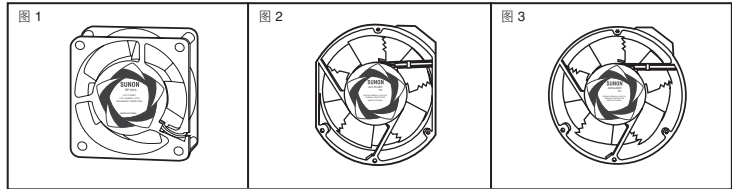



图	连接类型	轴承类型	额定电压	功率 (W)	电流 (A)	速度 (RPM)	气流 (CFM)	尺寸 (mm)	重量 (g)	Digi-Key 零件编号	1	10	25	Sunon 零件编号	
1	引线	汽化	115	3.6/3.6	0.191/0.185	4100/4200	17.5/18	60 x 25	81	259-1429-ND	25.17	21.02	19.68	MA1062-HVL.GN	
		汽化	220-240	4.1/4.4	0.198/0.211	4100/4200	17.5/18	60 x 25	81	259-1430-ND	25.17	21.02	19.68	MA2062-HVL.GN	
		汽化	115	3.7/3.7	0.208/0.197	3800/3900	28/29	70 x 25	90	259-1431-ND	25.71	21.47	20.11	MA1072-HVL.GN	
	引线	汽化	220-240	4.3/4.4	0.207/0.220	3800/3900	28/29	70 x 25	90	259-1432-ND	25.71	21.47	20.11	MA2072-HVL.GN	
		滚珠	220-240	18/16	0.09/0.08	2400/2850	24/31	80 x 38	340	259-1385-ND	20.28	16.94	15.86	SF23080A-2083HBL.GN	
		套管	220-240	18/16	0.09/0.08	2300/2750	23/30	80 x 38	340	259-1384-ND	16.45	13.74	12.87	SF23080A-2083HSL.GN	
	引线	滚珠	115	14/12	0.15/0.13	2400/2850	24/31	80 x 38	340	259-1379-ND	20.28	16.94	15.86	SF11580A-1083HBL.GN	
		套管	115	14/12	0.15/0.13	2300/2750	23/30	80 x 38	340	259-1380-ND	16.45	13.74	12.87	SF11580A-1083HSL.GN	
		滚珠	115	13/12	0.12/0.11	2350/2850	30/37	92 x 25	280	259-1381-ND	20.28	16.94	15.86	SF11592A-1092HBL.GN	
		套管	115	13/12	0.12/0.11	2250/2750	29/36	92 x 25	280	259-1382-ND	16.29	13.60	12.74	SF11592A-1092HSL.GN	
		端子	滚珠	115	22/20	0.23/0.24	2850/3150	97/117	120 x 38	550	259-1385-ND	22.56	18.84	17.64	SP100A-1123XBT.GN
		端子	套管	115	22/20	0.26/0.24	2700/3100	95/115	120 x 38	550	259-1386-ND	17.72	14.80	13.86	SP100A-1123XST.GN
		端子	滚珠	115	20/18	0.21/0.18	2750/3050	87/107	120 x 38	550	259-1387-ND	22.56	18.84	17.64	SP101A-1123HBT.GN
		端子	套管	115	20/18	0.21/0.18	2550/2900	85/105	120 x 38	550	259-1388-ND	12.93	10.80	10.11	SP101A-1123HST.GN
		端子	滚珠	115	11/11	0.13/0.11	2150/2300	72/78	120 x 38	550	259-1389-ND	22.56	18.84	17.64	SP103A-1123LBT.GN
		端子	套管	115	11/11	0.13/0.11	2000/2200	70/76	120 x 38	550	259-1390-ND	17.72	14.80	13.86	SP103A-1123LST.GN
		端子	滚珠	220-240	22/21	0.14/0.12	2850/3150	97/117	120 x 38	550	259-1433-ND	22.56	18.84	17.64	DP200A-1213XBT.GN
		端子	滚珠	220-240	20/19	0.125/0.11	2750/3050	87/107	120 x 38	550	259-1434-ND	22.56	18.84	17.64	DP201A-1213HBT.GN
	端子	滚珠	220-240	16/15	0.09/0.08	2400/2600	78/84	120 x 38	550	259-1435-ND	22.56	18.84	17.64	DP202A-1213MBT.GN	
	端子	滚珠	220-240	10/10	0.06/0.05	2150/2300	72/78	120 x 38	550	259-1436-ND	22.56	18.84	17.64	DP203A-1213LBT.GN	
	2	引线	滚珠	220-240	39/36	0.28/0.24	2650/2950	180/200	171 x 151 x 51	957	259-1310-ND	56.61	47.27	44.27	A2175-HBL-TC.GN
			滚珠	220-240	39/36	0.28/0.24	2650/2950	180/200	171 x 151 x 51	957	259-1311-ND	56.61	47.27	44.27	A2175-HBT-TC.GN
			滚珠	220-240	39/36	0.28/0.24	2650/2950	180/200	171 x 151 x 51	957	259-1107-ND	37.46	35.01	32.78	A2175-HBL-TC
		端子	滚珠	115	39/36	0.59/0.48	2650/2950	180/200	171 x 151 x 51	957	259-1306-ND	56.61	47.27	44.27	A1175-HBL-TC.GN
滚珠			115	39/36	0.59/0.48	2650/2950	180/200	171 x 151 x 51	957	259-1307-ND	56.61	47.27	44.27	A1175-HBT-TC.GN	
滚珠			220-240	56/61	0.24/0.27	1900/2100	585/650	254 x 89	2300	259-1279-ND	103.22	79.43	74.38	A2259-HBT-TC	
3	引线	滚珠	220-240	56/61	0.24/0.27	1900/2100	585/650	254 x 89	2300	259-1312-ND	104.15	86.97	81.44	A2259-HBT-TC.GN	
		滚珠	220-240	56/61	0.24/0.27	1900/2100	585/650	254 x 89	2300	259-1313-ND	104.15	86.97	81.44	A2259-HBT-TC.GN	
		滚珠	220-240	63/72	0.15/0.13	1400/1650	425/500	254 x 89	2300	259-1112-ND	103.22	79.43	74.38	A2259-MBT-TC	
	端子	滚珠	220-240	63/72	0.15/0.13	1400/1600	425/500	254 x 89	2300	259-1314-ND	104.15	86.97	81.44	A2259-MBT TC.GN	
		滚珠	220-240	63/72	0.15/0.13	1400/1650	425/500	254 x 89	2300	259-1111-ND	103.22	79.43	74.38	A2259-MBL (TC)	
		滚珠	115	20/23	0.23/0.23	1400/1600	425/500	254 x 89	2300	259-1308-ND	104.15	86.97	81.44	A1259-MBL TC.GN	

◆符合 RoHS 规范要求 ◆PBT 塑料框架 请注意: 可根据要求提供专用风扇线缆组件。

芯片冷却器

设计用于 Intel 6700PXH 64-bit PCI 集线器芯片组
尺寸: 38x38x8mm

电压 (VDC)	工作电压 (VDC)	轴承类型	电流 (A)	输入 (W)	速度 (RPM)	气流 (CFM)	静态压力 (1" 或 25.4mm 时 - H ₂ O)	噪音 压力 (dBA)	Digi-Key 零件编号	1	10	25	50	Sunon 零件编号
12	4.5-13.8	滚珠	0.95	1.1	8800	6	0.16	32	259-1399-ND	18.54	14.27	13.36	12.57	GC123506BH-8DA.05.N.B515.GN

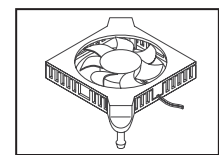

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电信) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

2290 (CN082-09)

digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686