


PRD Plastics 边框

- 边框为聚苯乙烯塑料
- 用于安装扣合式边框的推荐面板厚度为 0.813mm ~ 3.18mm

Digi-Key 零件编号	尺寸 (mm)		用于扣合式边框的面板切块	
	A	B	高度	宽
PRD180B-ND	58.74	45.72	26.99	52.39
PRD250B-ND	76.20	63.50	26.99	69.85
PRD360B-ND†	104.78	91.44	26.99	98.43

† PRD360B-ND 有 4 个卡入式塑料夹钉

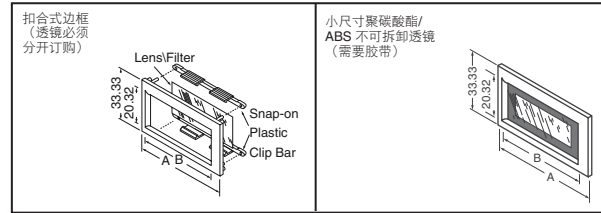

描述	Digi-Key 零件编号	1	10	100	PRD Plastics 零件编号
扣合式边框 (透镜必须分开订购)					
45.72mm 宽边框黑色塑料.....	PRD180B-ND	1.71	1.43	1.14	6101010
63.50mm 宽边框黑色塑料.....	PRD250B-ND	2.10	1.75	1.40	6102010
91.44mm 宽边框黑色塑料.....	PRD360B-ND	2.46	2.05	1.64	6103010
与 LCD 配用					
45.72mm 边框用无色透镜.....	PRD180C-ND	1.53	1.28	1.02	6201010
63.50mm 边框用无色透镜.....	PRD250C-ND	1.71	1.43	1.14	6202010
91.44mm 边框用无色透镜.....	PRD360C-ND	1.92	1.60	1.28	6203010
与 LED 配用					
45.72mm 边框用雾镜.....	PRD180S-ND	1.53	1.28	1.02	6201020
63.50mm 边框用雾镜.....	PRD250S-ND	1.71	1.43	1.14	6202020
91.44mm 边框用雾镜.....	PRD360S-ND	1.92	1.60	1.28	6203020
用于 45.72mm 边框的红色透镜.....	PRD180R-ND	1.53	1.28	1.02	6201030
用于 63.50mm 边框的红色透镜.....	PRD250R-ND	1.71	1.43	1.14	6202030
用于 91.44mm 边框的红色透镜.....	PRD360R-ND	1.92	1.60	1.28	6203030
用于 45.72mm 边框的绿色透镜.....	PRD180G-ND	1.53	1.28	1.02	6201040
用于 63.50mm 边框的绿色透镜.....	PRD250G-ND	1.71	1.43	1.14	6202040
用于 91.44mm 边框的绿色透镜.....	PRD360G-ND	1.92	1.60	1.28	6203040
掩膜式透镜					
用于 45.72mm 的 25.40mm x 22.23mm 窗口.....	PRD180W-ND	1.53	1.28	1.02	6201050
用于 63.50mm 的 60.96mm x 16.00mm 窗口.....	PRD250W-ND	1.71	1.43	1.14	6202050
用于 63.50mm 的 65.41mm x 13.79mm 窗口.....	PRD250W1-ND	1.71	1.43	1.14	6202060
用于 91.44mm 的 83.01mm x 18.59mm 窗口.....	PRD360W-ND	1.92	1.60	1.28	6203050
用于 91.44mm 的 93.35mm x 15.80mm 窗口.....	PRD360W1-ND	1.92	1.60	1.28	6203060



描述	Digi-Key 零件编号	1	10	100	PRD Plastics 零件编号
小尺寸聚碳酸酯/ABS					
小尺寸, 用于 LCD *					
45.72mm 边框带无色透镜.....	PRD180LP-ND	3.39	2.83	2.26	6301010
45.72mm 边框及无色透镜带 25.40mm x 22.23mm 窗口.....	PRD180LPW-ND	3.39	2.83	2.26	6301020
63.50mm 边框带无色透镜.....	PRD250LP-ND	3.81	3.18	2.54	6302010
63.50mm 边框带无色透镜及 80.96mm x 16.00mm 窗口.....	PRD250LPW-ND	3.81	3.18	2.54	6302020
63.50mm 边框带无色透镜及 65.41mm x 13.79mm 窗口.....	PRD250LPW1-ND	3.81	3.18	2.54	6302030
91.44mm 边框带无色透镜.....	PRD360LP-ND	4.35	3.63	2.90	6303010
91.44mm 边框带无色透镜及 83.01mm x 18.59mm 窗口.....	PRD360LPW-ND	4.35	3.63	2.90	6303020
91.44mm 边框带无色透镜及 93.35mm x 15.80mm 窗口.....	PRD360LPW1-ND	4.35	3.63	2.90	6303030
小尺寸, 用于 LED *					
45.72mm 边框带雾镜.....	PRD180LPS-ND	3.39	2.83	2.26	6301040
45.72mm 边框带红色透镜.....	PRD180LPR-ND	3.39	2.83	2.26	6301050
45.72mm 边框带绿色透镜.....	PRD180LPG-ND	3.39	2.83	2.26	6301060
63.50mm 边框带雾镜.....	PRD250LPS-ND	3.81	3.18	2.54	6302040
63.50mm 边框带红色透镜.....	PRD250LPR-ND	3.81	3.18	2.54	6302050
63.50mm 边框带绿色透镜.....	PRD250LPG-ND	3.81	3.18	2.54	6302060
91.44mm 边框带雾镜.....	PRD360LPS-ND	4.35	3.63	2.90	6303040
91.44mm 边框带红色透镜.....	PRD360LPR-ND	4.35	3.63	2.90	6303050
91.44mm 边框带绿色透镜.....	PRD360LPG-ND	4.35	3.63	2.90	6303060
配件					
胶带 2 衬垫.....	PRDAS-ND	.31	.30	.28	6000010

* 需要胶带 (对于 91.44mm 边框, 建议使用 2 个衬垫)




模拟表盘

PB 系列专门用于满足许多客户对高效的大表盘区域“工业级”外观的明确要求。

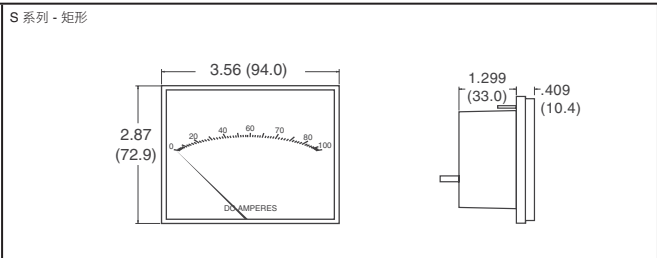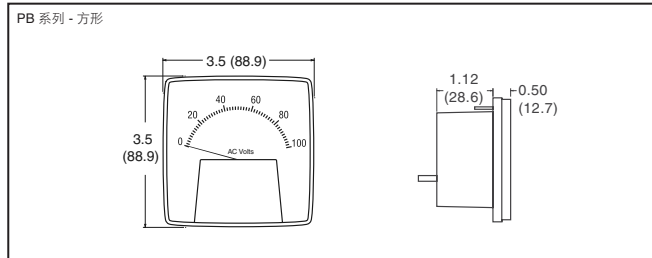

类型	频率 范围	输入 V	精确度	Digi-Key 零件编号	1	5	10	Jewell Instruments 零件编号
频率表指针型电子								
方形	45-55Hz	120VAC	±.3Hz	180-1086-ND	203.20	198.12	193.04	R3PB-FRQ-50/120-10-U
	55-65Hz			180-1087-ND	203.20	198.12	193.04	R3PB-FRQ-60/120-10-U
矩形	45-65Hz	120VAC	±.6Hz ±.3Hz	180-1068-ND	203.30	198.22	193.14	R3S-FRQ-55/120-20-U
				180-1069-ND	203.30	198.22	193.14	R3S-FRQ-50/120-10-U

微型背光 1000 系列

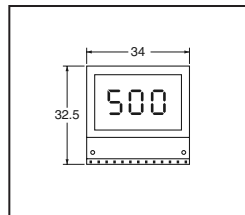

技术规格: 显示器:

- 数字: 3 1/2 数字 (1999) • 数字高度: 0.3" (76mm) • 小数点: 3 个位置 • 外型: 7 段背光 LCD • 极性: 自动 (-) 显示 • 超负荷: 当读数比 1999 大时, 较低的三位数字显示空白
- 输入: • 全量程: ± 2V 或 ± 200m VDC • 输入电阻: ± 100MΩ • 超电压保护: 100VDC 或 AC 峰值状态

性能:

- 精确度: =(0.25%+1 计数) 最大 • 共模抑制比: ≥ 86dB 50Hz-60Hz • 调零: 自动 • 转化率: 每秒 2.5 • 温度补偿系数: 100 PPM/°C

环境:

- 工作温度: -0°C ~ 60°C • 存储温度: -20°C ~ 70°C 扩展温度 (可选): • 工作温度: -30°C ~ 80°C • 存放温度: -40°C ~ 85°C 电源选择: • 在 150uA DC 或 9VDC 时为 +5VDC 和 -5VDC ± 10% (在 150μADC 时隔离电压为 7.2 ~ 12VDC)

注: 对于电池供电的 DPM, 输入必须与电源完全隔离, 或者参照说明, 任何电池端子在 200mV 的范围内, IN LO 端子绝对不能接近 2.3V (在 2V 范围内绝对不能接近 3.5V)。

显示	安装方式	端子	DPM 电源	输入	Digi-Key 零件编号	1	5	10	Jewell Instruments 零件编号
正红色背光	窗口	13 引脚	回路通电	4 ~ 20mADC	180-1051-ND	174.40	170.04	165.68	1060-0019-U

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)
digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 2397

0