

 


插口组件 (接上页)

双端插口

• MC=多种颜色, GR=灰色

A



所示为无电极标记, 不带应力消除

Table with columns: 触点数, 触点表面处理, 长度英寸, 长度厘米, 带状+线型, Digi-Key 零件编号, 单价 (1, 10). Rows include various connector models like H3AAH-1006M-ND, H3AAH-1018M-ND, etc.

Table with columns: 触点数, 触点表面处理, 长度英寸, 长度厘米, 带状+线型, Digi-Key 零件编号, 单价 (1, 10). Rows include various connector models like H3AAH-3436G-ND, H3AAH-4006M-ND, etc.

也备有下列配置:

- H3BB□-□□□□-ND - 无电极标记, 带应力消除
H3CC□-□□□□-ND - 有电极标记, 不带应力消除
H3DD□-□□□□-ND - 有电极标记, 带应力消除

接头

技术规格:

- 额定电流: 3A • 承受电压: 1000V AC/分钟
• 触点电阻: 最大 20mΩ • 触点材料: 铜合金 • 底层: 镍 • 接触区域: 局部镀金
• 绝缘电阻: 最小 1000MΩ • 焊尾区: 100μm 粗光面镀锡
• 工作温度: -40°C ~ 105°C

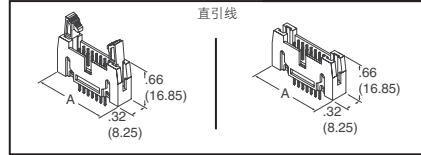
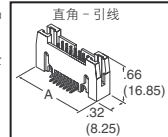


Table with columns: 触点数, 插接柱长度, 尺寸A, Digi-Key 零件编号, 单价 (1, 10, 25, 50). Rows include various connector models like HVN10H-ND, HVS10H-ND, etc.

Table with columns: 触点数, 插接柱长度, 尺寸A, Digi-Key 零件编号, 单价 (1, 10, 25, 50). Rows include various connector models like HVS30H-ND, HVS40H-ND, etc.

小尺寸接头

技术规格:

- 额定电流: 3A • 承受电压: 1000V AC/DC • 触点电阻: 最大 20mΩ
• 触点材料: 铜合金 • 底层: 镍 • 接触区域: 局部镀金 • 绝缘电阻: 最小 1000MΩ • 焊尾区: 100μm 粗光面镀锡 • 工作温度: -40°C ~ 105°C

 


Table with columns: 触点数, 触点表面处理, 尺寸A, Digi-Key 零件编号, 单价 (1, 10, 25, 50). Rows include various connector models like HLU10H-ND, HLN10H-ND, etc.

(续下页)

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

46 (CN082-09)

digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686