

# FCI Quickie™ 接头和连接器



## 弹出锁销接头

技术规格: • 触点镀层: 30µ" (0.76 µm) 金 • 额定电流: 3A 连续 • 温度范围: -65°C ~ 125°C • 外壳材料: 玻璃填充热塑性塑料: UL 94V-0. 颜色: 灰 • 引脚材料: 磷青铜 • 首次抽取时最小 20N 锁销保持力


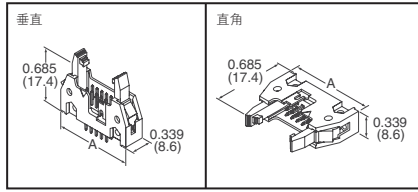


Table with columns: 位置数量, 尺寸 A 英寸 (mm), Digi-Key 零件编号, 价格 1 25, FCI 零件编号. Includes sub-sections for 带标准锁销的垂直接头 and 带标准锁销的直角接头.

## 套罩式接头

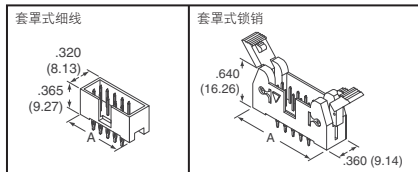

弹簧张力“针眼”密接部分降低了连接器安装过程中的插入力。压配接头是小尺寸细线型或带端锁销的型号。这些双排接头采用在 2.54mm (0.100")x2.54mm (0.100") 间距上的 0.64mm (0.025") 方形引脚。

Table with columns: 位置数量, 尺寸 A 英寸 (mm), Digi-Key 零件编号, 价格 1 25, FCI 零件编号. Includes sub-sections for 细线套罩式接头 and 锁销套罩式接头.

## 小尺寸接头

技术规格: • 触点镀层: 30µ" (0.76 µm) 金 • 额定电流: 3A 连续 • 温度范围: -65°C ~ 125°C • 外壳材料: 玻璃填充热塑性塑料: UL 94V-0. 颜色: 灰 • 引脚材料: 磷青铜 • SMT/PIP 适用于波峰、汽相和 IR 回流焊接处理 • PIP: 引脚浸锡膏

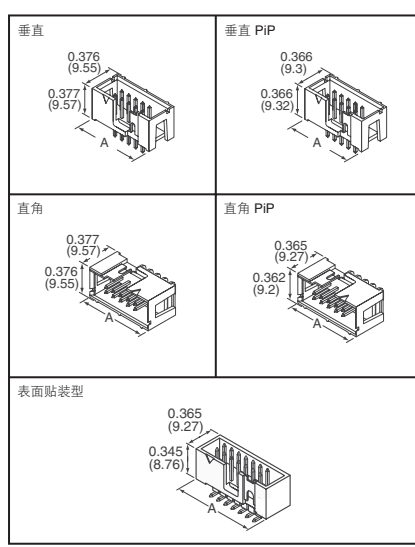



Table with columns: 位置数量, 尺寸 A 英寸 (mm), Digi-Key 零件编号, 价格 1 25, FCI 零件编号. Includes sub-sections for 垂直接头, PIP 垂直接头, and 直角接头.

Table with columns: 位置数量, 尺寸 A 英寸 (mm), Digi-Key 零件编号, 价格 1 25, FCI 零件编号. Includes sub-sections for 直角 PIP 接头 and SMT 接头.

† 触点镀层: 100µ" (3.05µ) 锡

## 0.100"x0.100" (2.54 mmx2.54 mm) 插口连接器

使用 0.050" (1.27 mm) 间距带式线缆

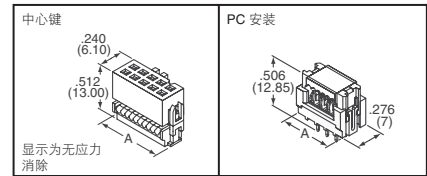

技术规格: • 触点镀层: 30µ" (0.76 µm) 金 • 额定电流: 1 A 连续 • 温度范围: -65°C ~ 125°C • 塑料材料: 玻璃填充高温热塑性塑料: UL 94V-0. 颜色: 灰 • 引脚材料: 磷青铜

Table with columns: 位置数量, 尺寸 A 英寸 (mm), Digi-Key 零件编号, 价格 1 25, FCI 零件编号. Includes sub-sections for 无应力消除的中心键, 有应力消除的中心键, 有锁销应力消除的中心键, PC 安装, 压接工具, and 手压机.

## molex® 0.100" (2.54mm) 圆芯扁平线缆 (预切长度)


## 26 AWG (7x34) 绞合涂层线

特点: • 灰色 PVC 绝缘 • UL 额定温度 -20°C ~ 105°C • UL 电压: 最大 300V • UL 可燃性等级: VW-1 • UL 型编号 2651 • UL 认证 (文件编号 E61522) • CSA 认证 (文件编号 LL61126)



Table with columns: 位置数量, Digi-Key 零件编号, 价格 1 10, Molex 零件编号. Lists various Molex connector part numbers.

Table with columns: 位置数量, Digi-Key 零件编号, 价格 1 10, Molex 零件编号. Lists various Molex connector part numbers.

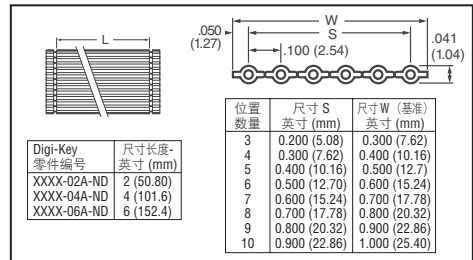

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)