


ASSMANN 计算机线缆组件 (接上页)

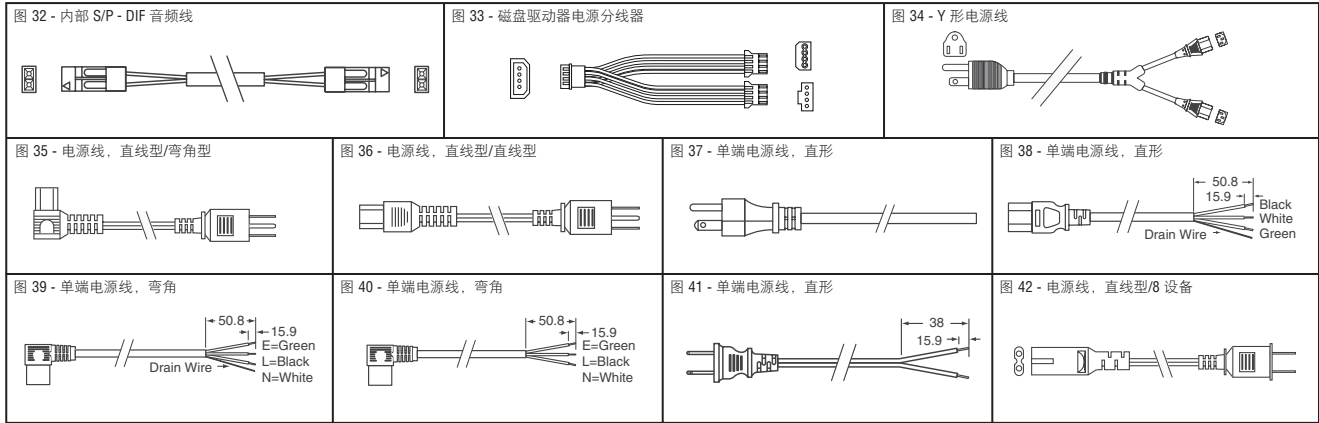

A

图	长度英尺 (米)	线数	说明	Digi-Key 零件编号	1	单价 10	25	Assmann 零件编号
接线盒								
26	—	—	1 x 公形, 1 x 母形, 25 引脚, 塑料 1 x 公形, 1 x 母形, 25 引脚, 金属化	AE1040-ND AE1041-ND	14.12 14.62	12.42 12.85	11.13 11.52	AB946 AB947
D-Sub/RS 232 适配器 - 符合 RoHS 规范要求								
27	—	—	D-Sub 9 引脚公形至 D-Sub 25 引脚公形 D-Sub 9 引脚公形至 D-Sub 25 引脚母形 D-Sub 9 引脚母形至 D-Sub 25 引脚公形 D-Sub 9 引脚母形至 D-Sub 25 引脚母形	AE10291-ND AE10292-ND AE10293-ND AE10294-ND	5.94 5.18 5.18 4.82	5.22 4.56 4.56 4.24	4.68 4.09 4.09 3.80	AB467-R AB468-R AB469-R AB470-R
公母转接器 - 符合 RoHS 规范要求								
28	—	—	D-Sub 9 位置公形到公形 D-Sub 9 位置母形到母形 D-Sub 15 位置公形到公形 D-Sub 15 位置母形到母形 D-Sub 25 位置公形到公形 D-Sub 25 位置母形到母形 D-Sub HD 15 位置公形到公形 D-Sub HD 15 位置母形到母形	AE10295-ND AE10296-ND AE10297-ND AE10298-ND AE10299-ND AE10300-ND AE10301-ND AE10302-ND	4.09 4.09 4.09 4.26 4.26 4.46 5.18 5.18	3.60 3.60 3.60 3.75 3.75 3.92 4.56 4.56	3.23 3.23 3.23 3.36 3.36 3.51 4.09 4.09	AB410-R AB411-R AB412-R AB413-R AB414-R AB415-R AB418-R AB420-R
D-Sub/RJ 适配器 (米色) - 符合 RoHS 规范要求								
29	—	—	9 位置公形 RJ12 插孔 9 位置母形 RJ12 插孔 9 位置公形 RJ45 插孔 9 位置母形 RJ45 插孔 25 位置公形 RJ12 插孔 25 位置母形 RJ12 插孔 25 位置公形 RJ45 插孔 25 位置母形 RJ45 插孔	AE10307-ND AE10308-ND AE10309-ND AE10310-ND AE10303-ND AE10304-ND AE10305-ND AE10306-ND	5.38 5.38 5.38 5.38 5.74 5.74 5.74 5.74	4.73 4.73 4.73 4.73 5.05 5.05 5.05 5.05	4.24 4.24 4.24 4.24 4.53 4.53 4.53 4.53	AT-23064-R AT-23065-R AT-23066-R AT-23067-R AT-23052-R AT-23053-R AT-23054-R AT-23055-R
电源线分线器线缆								
30	1.64 (0.5)	—	音频光盘驱动器 4 位置 3 线	AE1396-ND◆	1.65	1.45	1.30	AK2525-R
31	1.64 (0.5)	—	音频光盘驱动器 4 位置 3 线	AE1397-ND◆	1.85	1.63	1.46	AK2524-R
32	1.64 (0.5)	—	内部线缆 2 引脚体座/体座	AE9884-ND◆	2.31	2.03	1.82	AK2526DVD-R
33	.66 (2)	4	用于 2 - 5 1/4" 驱动器的电源线 用于 2 - 3 1/2" 驱动器的电源线 用于 3 1/2" 及 5 1/4" 驱动器的电源线 用于 3 1/2" 及 5 1/4" 驱动器的电源线	AE9885-ND◆ AE1398-ND◆ AE1029-ND AE1399-ND◆	2.28 2.94 1.98 2.94	2.01 2.59 1.74 2.59	1.80 2.32 1.56 2.32	AK319-2-R AK520-2-R AK521-2 AK521-2-R
Y 型电源线 - 符合 RoHS 的规范要求								
34	6.56 (2)	—	1 x 电源线插头至 2 x 直形连接器, 10A, 125V	AE9886-ND	19.07	16.77	15.03	AK500/Y-U-R
电源线								
35	6.56 (2)	—	电源插头, 直形至 IEC 连接器, 弯角, 10A, 125V	AE9887-ND◆	8.84	7.78	6.97	AK500/U-1-R
36	6.56 (2)	—	电源插头, 直形至 IEC 连接器, 直形, 10A, 125V	AE9888-ND◆	8.91	7.83	7.02	AK500/U-2-R
37	6.56 (2) 9.84 (3) 6.56 (2) 9.84 (3) 6.56 (2)	—	SVT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽 SVT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽 SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽 SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽 SVT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽	AE9889-ND◆ AE9890-ND◆ AE9891-ND◆ AE9892-ND◆ AE9893-ND◆	8.51 11.81 8.78 12.34 8.35	7.49 10.39 7.72 10.85 7.34	6.71 9.31 6.92 9.73 6.58	AK500-OE-5-2-R AK500-OE-5-3-R AK500-OE-6-2-R AK500-OE-6-3-R AK500-OE-7-2-R
38	6.56 (2) 9.84 (3) 9.84 (3)	—	SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽 SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽 SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽	AE9895-ND◆ AE1339-ND AE9896-ND◆	8.81 6.27 13.99	7.75 5.51 12.30	6.95 4.94 11.03	AK500-OE-9-2-R AK500-OE-9-3 AK500-OE-9-3-R
39	6.56 (2) 6.56 (2)	—	SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽 SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽	AE1331-ND AE9897-ND◆	4.55 8.75	4.01 7.69	3.59 6.89	AK500-RA-5-2 AK500-RA-5-2-R
40	6.56 (2) 6.56 (2) 6.56 (2) 9.84 (3)	—	SVT 18AWG 线缆, 3 芯 SVT 18AWG 线缆, 3 芯 SJT 18AWG 线缆, 3 芯 SJT 18AWG 线缆, 3 芯	AE1333-ND AE9899-ND◆ AE9900-ND◆ AE1335-ND	5.64 6.86 7.82 6.11	4.96 6.04 6.88 5.38	4.45 5.41 6.17 4.82	AK500-RA-6-2 AK500-RA-6-2-R AK500-RA-7-2-R AK500-RA-7-3
41	6 (1.83) 8.99 (2.74) 6 (1.83) 8 (2.44)	—	SPT-1 18AWG 线缆, 2 芯 SPT-1 18AWG 线缆, 2 芯 SPT-2 18AWG 线缆, 2 芯 SPT-2 18AWG 线缆, 2 芯	AE9902-ND◆ AE9903-ND◆ AE9904-ND◆ AE1348-ND	5.54 7.85 5.74 3.23	4.88 6.91 5.05 2.84	4.37 6.19 4.53 2.55	AK500-OE-12-6F-R AK500-OE-12-9F-R AK500-OE-13-6F-R AK500-OE-13-8F
42	6.56 (2) 6.56 (2)	—	电源插头, 直形至图 8 设备连接器, 直形 电源插头, 直形至图 8 设备连接器, 直形	AE1123-ND AE9906-ND◆	2.92 7.00	2.57 6.15	2.30 5.52	AK500/U-3 AK500/U-3-R
电源延长线								
43	6.56 (2) 3.28 (1) 3.28 (1)	—	IEC 直插头, 至 IEC 直插口, 10A, 125V SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽 SJT 18AWG 线缆, 3 芯屏蔽	AE9854-ND◆ AE1336-ND AE9908-ND◆	11.02 3.56 10.56	9.69 3.13 9.28	8.69 2.81 8.32	AK500/U-4-R AK500-JC-5-1 AK500-JC-5-1-R

◆ 符合 RoHS 规范要求

(转下页)

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)
digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 57