


ASSMANN SCSI、串行 ATA、USB、CAT5e 和 CAT6 计算机线缆组件

HP=半间距

图	长度 (米)	线数	说明	Digi-Key 零件编号	1	10	25	Assmann 零件编号
SCSI 系列, 内部适配器								
1	—	—	HP D-Sub 68 母形至插口 50 母形	AE1058-ND	18.48	16.24	14.56	AB-Y1008
SCSI 系列, 小尺寸适配器								
2	—	50	HP D-Sub 68 母形至 IDC 50 母形	AE1059-ND	19.80	17.40	15.60	AB-Y1014
SCSI-3 系列, 适配器								
3	—	50	HP D-Sub 50 公形至 HP D-Sub 68 母形	AE1060-ND	22.28	20.25	18.23	AB-Y334
4			HP D-sub 50 母形至 HP D-sub 68 母形	AE1061-ND	21.31	19.38	17.44	AB-Y335
5			HP D-Sub 50 公形至 HP D-Sub 68 公形	AE1062-ND	24.20	22.00	19.80	AB-Y344
6			HP D-Sub 68 公形至 HP D-Sub 50 母形	AE1063-ND	23.10	21.00	18.90	AB-Y345
SCSI-1 系列, 终结器								
7	—	50	Centronic 50 公形, A 线缆, 有源	AE1064-ND	15.18	13.34	11.96	AB-Y102T
8			盒式接头 50 公形/母形, A 线缆, 有源	AE1065-ND	19.80	17.40	15.60	AB-Y126T
SCSI-2 系列, 终结器								
9	—	50	带闸锁的 HP D-sub 50 公形, A 线缆, 有源	AE1067-ND	19.80	17.40	15.60	AB-Y201L
SCSI-3 系列, 终结器								
10	—	68	带闸锁的 HP D-Sub 68 公形, P 线缆, 无源	AE1068-ND	22.11	19.43	17.42	AB-Y315T
快速 SCSI 2 转 SCSI 2 线缆, 屏蔽, UL 2919								
11	0.90 2.0	50	HP D-sub 50, HP D-sub, 公形	AE1428-ND◆	27.42	24.10	21.61	AK579/F-1-R
			夹式至 HP D-sub 50/HP D-sub, 公形, 夹式	AE1164-ND	20.85	18.95	17.06	AK579/F-2
				AE1429-ND◆	29.67	26.98	24.28	AK579/F-2-R
SCSI-2 系列, 圆形线缆								
12	0.91	50	HP D-sub 50 公形至 Centronic 50 公形, A 线缆	AE1069-ND	16.60	14.59	13.08	AK-Y1202
SCSI-3 系列, 圆形线缆								
13	0.91	68	HP D-sub 68 公形 x 2, A 线缆	AE1430-ND◆	28.30	25.73	23.16	AK-Y1301-R
14	0.91	50	HP D-sub 68 公形至 Centronic 50 公形, A 线缆	AE1071-ND	18.94	16.65	14.93	AK-Y1302
15	0.91	25	HP D-sub 68 公形至 HP D-sub 25 公形, A 线缆	AE1073-ND	15.94	14.01	12.56	AK-Y1304
SCSI 系列, 扁平线缆								
16	2.0	50	UL 2651, 50 引脚, 1.27mm 间距, IDC 50 x 8, P 线缆	AE1074-ND	7.06	6.21	5.57	AK-Y2110
SCSI-3 系列, 扁平线缆								
17	0.45	68	0.635mm HP D-Sub 68 公形 x 2, P 线缆	AE1489-ND◆	17.46	15.35	13.76	AK-Y2301-R
18	0.6	68	0.635mm HP D-Sub 68 公形 x 3, P 线缆	AE1076-ND	21.32	18.74	16.80	AK-Y2302
19	1.2	68	0.635mm HP D-Sub 68 公形 x 5, P 线缆	AE1077-ND	24.72	22.48	20.23	AK-Y2303
20	1.6	68	0.635mm HP D-sub 68 母形 x 2 至 0.635mm HP D-sub 68 公形 x 8	AE1079-ND	42.17	38.92	36.20	AK-Y2310
用于 2 x IDE/AT 总线硬盘驱动器的硬盘驱动器线缆 - 符合 RoHS 规范要求								
21	0.5	40	(3) 40 引脚插口连接器	AE10263-ND	4.19	3.69	3.31	AK5430-5-R
超级 ATA 扁平线缆 - 符合 RoHS 规范要求								
22	0.46	40	超级 ATA HDD 100Mbps	AE10184-ND	5.54	4.88	4.37	AK-ATA-100-R
串行 ATA 线缆 - 符合 RoHS 规范要求								
23	0.3 0.5 0.75 1.0	7	串行 ATA 线缆	AE10077-ND	3.53	3.11	2.79	AK-SATA-030-R
				AE10079-ND	3.43	3.02	2.71	AK-SATA-050-R
				AE10081-ND	4.13	3.63	3.25	AK-SATA-075-R
				AE10083-ND	4.16	3.66	3.28	AK-SATA-100-R
24	0.3 0.5 0.75	7	串行 ATA 线缆, 直角	AE10078-ND	3.53	3.11	2.79	AK-SATA-030DL-R
				AE10080-ND	3.43	3.02	2.71	AK-SATA-050DL-R
				AE10082-ND	4.13	3.63	3.25	AK-SATA-075DL-R
25	0.5 0.75 1.0	7	串行 ATA 线缆 4 位电源连接器	AE10084-ND	6.60	5.80	5.20	AK-SATA-SP-050-R
				AE10085-ND	7.03	6.18	5.54	AK-SATA-SP-075-R
				AE10086-ND	7.36	6.47	5.80	AK-SATA-SP-100-R
26	0.15	4	电源线 15 位 - 4 位	AE10087-ND	2.97	2.61	2.34	AK-SATA-PC-015-R
27A	0.5	7	连接器槽支架 1-SATA 端口	AE10088-ND	7.36	6.47	5.80	AK-SATA-SB1-R
27B	0.5	7	连接器槽支架 2-SATA 端口	AE10089-ND	13.30	11.69	10.48	AK-SATA-SB2-R
HDMI/DVI 线缆和适配器 - 符合 RoHS 规范要求								
28	2.0 3.0 5.0	—	HDMI-A 公形至 HDMI-A 公形线缆	AE10256-ND	22.41	19.70	17.66	AK627-2-R
			HDMI-A 公形至 HDMI-A 公形线缆	AE10257-ND	25.55	23.23	20.91	AK627-3-R
			HDMI-A 公形至 HDMI-A 公形线缆	AE10246-ND	30.76	28.38	26.40	AK627-5-R
29	2.0 3.0 5.0	—	HDMI-A 公形至 DVI-D 线缆	AE10258-ND	24.32	21.38	19.17	AK639-2-R
			HDMI-A 公形至 DVI-D 线缆	AE10259-ND	26.46	24.05	21.65	AK639-3-R
			HDMI-A 公形至 DVI-D 线缆	AE10260-ND	33.46	30.88	28.72	AK639-5-R
—	—	—	HDMI-A 公形至 DVI-D 24+1, 母形适配器	AE10249-ND	16.47	14.48	12.98	AB556-R
			HDMI-A 公形至 DVI-D 24+1, 公形适配器	AE10250-ND	16.47	14.48	12.98	AB557-R
			HDMI-A 母形至 DVI-D 24+1, 母形适配器	AE10254-ND	18.12	15.93	14.28	AB566-R
			HDMI-A 母形至 DVI-D 24+1, 公形适配器	AE10255-ND	16.47	14.48	12.98	AB567-R
			HDMI-A 母形至 HDMI-A, 母形适配器	AE10251-ND	16.47	14.48	12.98	AB560-R
			HDMI-A 公形至 HDMI-A, 母形适配器	AE10252-ND	18.12	15.93	14.28	AB561-R
HDMI-A 公形至 HDMI-A, 公形适配器	AE10253-ND	16.47	14.48	12.98	AB562-R			

◆ 符合 RoHS 规范要求

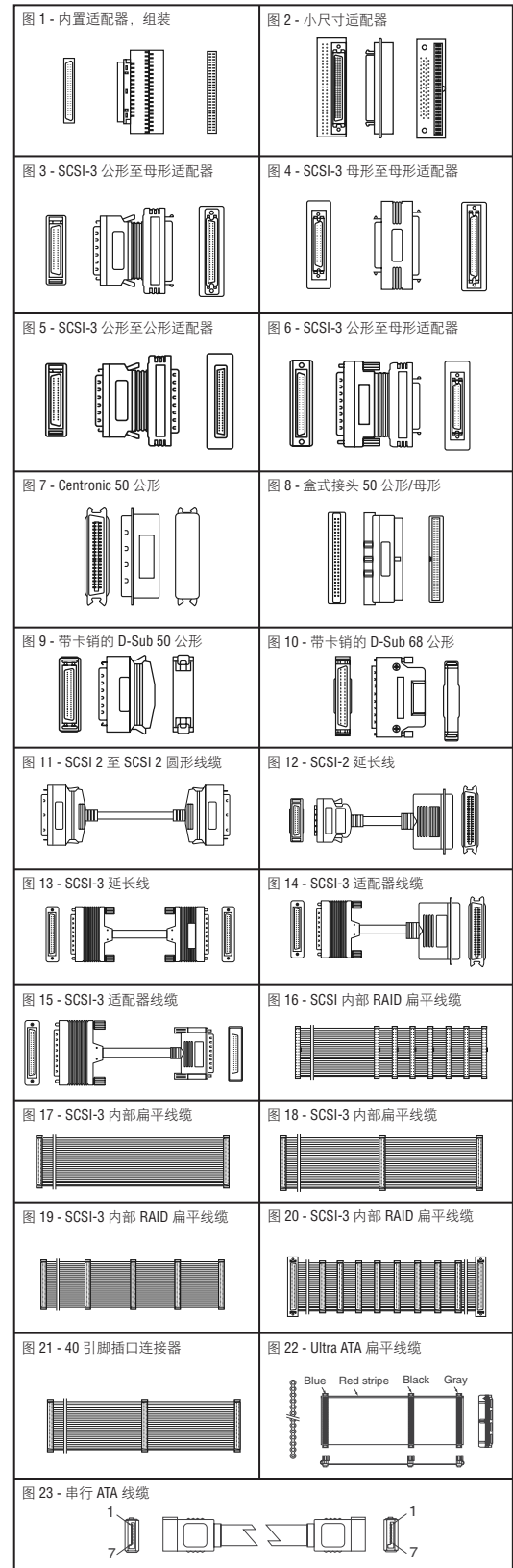

A

(转下页)

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通) digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 59