

**molex** FPC-SMT-Steckverbinder, 0,3 mm (Forts.)



Anz. d. Pole	Max. Stromverbrauch (A)	Abm. A mm	Digi-Key Teile-Nr.	Einzelpreis				Molex Teile-Nr.
				1	10	100	250	
33	0.2	12.0	WM2185-ND	4.01	3.09	2.48	2.23	501628-3391-C
35	0.2	12.6	WM2186-ND	4.26	3.28	2.63	2.37	501628-3591-C
39	0.2	13.8	WM2187-ND	4.62	3.56	2.85	2.56	501628-3991-C
45	0.2	15.6	WM2188-ND	5.33	4.10	3.29	2.96	501628-4591-C
51	0.2	17.4	WM2189-ND	6.04	4.65	3.72	3.35	501628-5191-C
<b>Abb. 4 - Kontakt unten, Gold</b>								
11	0.2	5.4	WM2190-ND	1.50	1.15	.93	.83	500797-1194-C
15	0.2	6.6	WM2191-ND	1.59	1.22	.98	.88	500797-1594-C
23	0.2	9.0	WM2192-ND	1.68	1.30	1.04	.93	500797-2394-C
25	0.2	9.6	WM2193-ND	1.89	1.46	1.17	1.05	500797-2594-C
27	0.2	10.2	WM2194-ND	1.94	1.49	1.20	1.08	500797-2794-C
31	0.2	11.4	WM2195-ND	2.03	1.56	1.25	1.13	500797-3194-C
33	0.2	12.0	WM2196-ND	2.11	1.63	1.30	1.17	500797-3394-C
35	0.2	12.6	WM2197-ND	2.15	1.66	1.33	1.20	500797-3594-C
41	0.2	14.4	WM2198-ND	2.33	1.80	1.44	1.30	500797-4194-C
<b>Abb. 5 - Kontakt oben, ZIF, Gold</b>								
19	0.2	7.6	WM2199-ND	1.56	1.20	.96	.87	501616-1975-C
25	0.2	9.4	WM2201-ND	1.80	1.39	1.11	1.00	501616-2575-C
27	0.2	10.0	WM2202-ND	1.92	1.48	1.19	1.07	501616-2775-C
29	0.2	10.6	WM2203-ND	2.04	1.57	1.26	1.13	501616-2975-C
35	0.2	12.4	WM2204-ND	2.68	2.06	1.65	1.49	501616-3585-C
39	0.2	13.6	WM2205-ND	2.87	2.22	1.78	1.60	501616-3985-C
41	0.2	14.2	WM2206-ND	2.95	2.28	1.83	1.64	501616-4185-C

Anz. d. Pole	Max. Stromverbrauch (A)	Abm. A mm	Digi-Key Teile-Nr.	Einzelpreis				Molex Teile-Nr.
				1	10	100	250	
45	0.2	15.4	WM2207-ND	2.99	2.31	1.85	1.67	501616-4585-C
51	0.2	17.2	WM2208-ND	4.08	3.14	2.51	2.26	501616-5185-C
<b>Abb. 6 - Kontakt unten, Easy On™, Gold</b>								
15	0.2	6.6	WM2209-ND	1.01	.78	.63	.57	501912-1590-C
21	0.2	8.4	WM2210-ND	1.28	.99	.79	.71	501912-2190-C
23	0.2	9.0	WM2211-ND	1.54	1.19	.95	.86	501912-2390-C
25	0.2	9.6	WM2212-ND	1.67	1.29	1.03	.93	501912-2590-C
27	0.2	10.2	WM2213-ND	1.74	1.34	1.07	.97	501912-2790-C
33	0.2	12.0	WM2214-ND	2.20	1.70	1.36	1.22	501912-3390-C
35	0.2	12.6	WM2215-ND	2.33	1.80	1.44	1.30	501912-3590-C
37	0.2	13.2	WM2216-ND	2.47	1.90	1.52	1.37	501912-3790-C
39	0.2	13.8	WM2217-ND	2.61	2.01	1.61	1.45	501912-3990-C
41	0.2	14.4	WM2218-ND	2.75	2.12	1.69	1.52	501912-4190-C
45	0.2	15.6	WM2219-ND	3.02	2.33	1.86	1.68	501912-4590-C
47	0.2	16.2	WM2220-ND	3.16	2.43	1.95	1.75	501912-4790-C
<b>Abb. 7 - Kontakt unten, Easy On™, ZIF, Gold</b>								
17	0.2	7.6	WM2221-ND	1.80	1.39	1.11	1.00	54393-1781-C
21	0.2	8.8	WM2222-ND	2.23	1.71	1.37	1.24	54393-2181-C
23	0.2	9.4	WM2223-ND	2.44	1.88	1.51	1.36	54393-2381-C
27	0.2	10.6	WM2224-ND	2.52	1.94	1.55	1.40	54393-2781-C
33	0.2	12.4	WM2225-ND	3.07	2.37	1.89	1.71	54393-3381-C
39	0.2	14.2	WM2226-ND	3.23	2.49	1.99	1.79	54393-3981-C
45	0.2	16.0	WM2227-ND	3.88	2.99	2.39	2.15	54393-4581-C
51	0.2	17.8	WM2228-ND	4.12	3.17	2.54	2.28	54393-5181-C



**Kit**

WM1045-ND (76650-0004) FPC-Steckverbinderkit, (Ultraflachprofil-SMT-ZIF, rechteckige Buchse)..... 27.04

**FPC/FPC-Steckverbinder, 0,5 mm**



Techn. Daten:

Elektrische Daten: • Spannung: 50 V • Isolationswiderstand: min. 50 MΩ • Entflammbarkeit: UL94V-0 • Betätiger: Polyphenylensulfid *Hinweis: Siehe die Digi-Key Website für Datenblätter.*

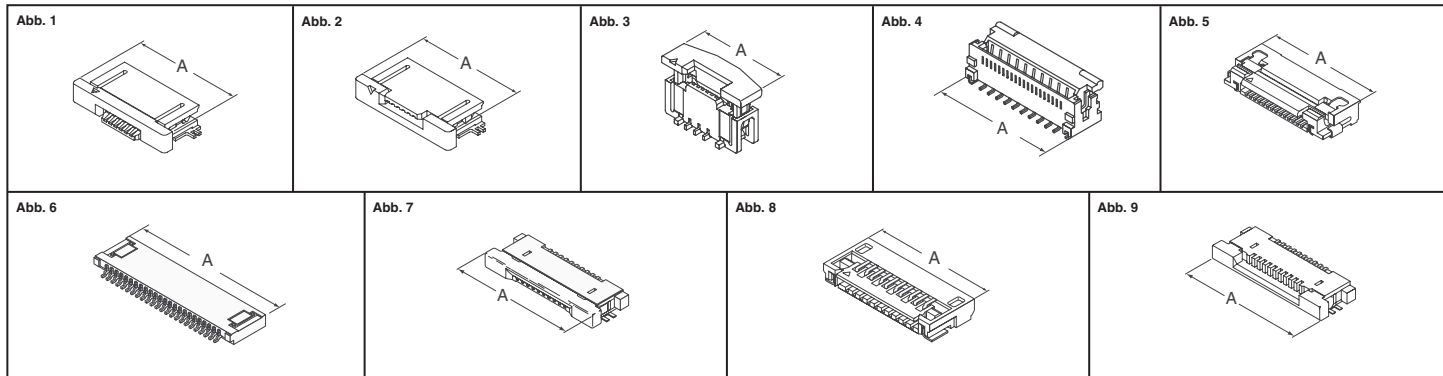


Abb.	Anz. d. Pole	Abm. A mm	Digi-Key Teile-Nr.	Gurtabschnittspreis pro Stück			Gegurtet auf Rollet Menge	Preisangaben	Molex Teile-Nr.	
				1	10	100				
<b>Ausführung mit Kontakten unten</b>										
<b>Verzinte Alternative</b>										
1	12	12.10	WM2157CT-ND	2.16	1.85	1.44	—	—	52746-1270	
	16	14.10	WM2159CT-ND	2.62	2.24	1.75	—	—	52746-1670	
	18	15.10	WM2160CT-ND	2.79	2.39	1.86	1,000	1082.68	52746-1870	
	36	23.50	WM7705CT-ND	1.75	1.49	1.15	1,500	825.63/M	54132-3697	
	40	25.50	WM7706CT-ND	3.46	2.96	2.31	1,500	1343.74/M	54132-4097	
1	50	30.50	WM7707CT-ND	2.31	2.12	1.61	1,500	1188.39/M	54132-5097	
	<b>Vergoldete Alternative</b>									
	6	9.10	WM7977CT-ND	.78	.67	.53	1,000	304.30	52746-0671	
	10	11.10	WM7978CT-ND	2.52	2.16	1.69	1,000	980.98	52746-1071	
	20	16.10	WM7979CT-ND	1.49	1.27	.98	1,000	756.76	52746-2071	
1	24	18.60	WM7980CT-ND	3.76	3.22	2.51	1,000	1461.46	52437-2471	
	30	21.60	WM7981CT-ND	4.42	3.79	2.95	1,000	1719.32	52437-3071	
	<b>Ausführung mit Kontakten oben</b>									
<b>Verzinte Alternative</b>										
2	10	11.10	WM7709CT-ND	1.35	1.16	.91	1,000	525.81	52745-1096	
	22	17.60	WM2170CT-ND	2.67	2.29	1.78	1,000	1037.04	52435-2272	
	28	20.60	WM2171CT-ND	3.08	2.64	2.06	—	—	52435-2872	
	40	25.50	WM7713CT-ND	3.52	3.02	2.36	1,500	1371.78/M	54104-4096	
	50	30.50	WM7714CT-ND	2.23	1.89	1.46	1,500	1049.85/M	54104-5096	
<b>Vergoldete Alternative</b>										
2	6	9.10	WM7972CT-ND	1.11	.95	.74	1,000	430.03	52745-0697	
	10	11.10	WM7973CT-ND	1.22	1.03	.80	1,000	615.82	52745-1097	
	20	16.10	WM7974CT-ND	2.35	2.01	1.57	1,000	912.91	52745-2097	
	24	18.60	WM7975CT-ND	1.90	1.61	1.25	1,000	961.76	52435-2471	
	30	21.60	WM7976CT-ND	3.36	2.88	2.25	1,000	1306.91	52435-3071	
<b>Ausführung Vertikalkontakt</b>										
<b>Verzinte Alternative</b>										
3	6	8.70	WM7715CT-ND	1.41	1.21	.95	1,000	549.63	52559-0672	
	8	9.70	WM2165CT-ND	1.83	1.57	1.22	1,000	709.51	52559-0870	
	10	10.70	WM7716CT-ND	1.75	1.50	1.17	—	—	52559-1072	
	18	14.70	WM2166CT-ND	2.91	2.49	1.94	1,000	1129.13	52559-1870	
	20	15.70	WM7717CT-ND	2.91	2.50	1.95	—	—	52559-2072	

Abb.	Anz. d. Pole	Abm. A mm	Digi-Key Teile-Nr.	Gurtabschnittspreis pro Stück			Gegurtet auf Rollet Menge	Preisangaben	Molex Teile-Nr.
				1	10	100			
3	22	16.70	WM2167CT-ND	2.09	1.79	1.40	1,000	812.01	52559-2270
	25	18.20	WM2168CT-ND	3.36	2.88	2.24	1,000	1306.91	52559-2570
	30	20.70	WM7719CT-ND	4.24	3.64	2.84	1,000	1651.27	52559-3072
	36	23.70	WM7720CT-ND	4.67	4.00	3.12	1,000	1816.08	52559-3672
	40	25.70	WM7721CT-ND	4.78	4.09	3.19	1,000	1856.29	52559-4072
<b>Vergoldete Alternative</b>									
3	6	8.70	WM7982CT-ND	1.48	1.27	.99	1,000	574.97	52559-0652
	10	10.70	WM7983CT-ND	1.22	1.03	.80	1,000	615.82	52559-1052
	12	11.70	WM7984CT-ND	2.21	1.90	1.48	1,000	860.86	52559-1252
	20	15.70	WM7985CT-ND	3.68	3.15	2.45	1,000	1429.43	52559-2052
	24	17.70	WM7986CT-ND	3.84	3.29	2.57	1,000	1494.29	52559-2452
3	30	20.70	WM7987CT-ND	4.59	3.93	3.07	1,000	1785.78	52559-3052
	36	23.70	WM7988CT-ND	5.55	4.75	3.71	1,000	2158.96	52559-3652
	40	25.70	WM7989CT-ND	6.29	5.39	4.20	1,000	2447.24	52559-4052
<b>Rechtwinklig, SMT, ZIF</b>									
5	30	19.6	WM1533CT-ND	2.48	2.13	1.66	1,000	965.76	52892-3095
<b>Rechtwinklig, SMT, kein ZIF</b>									
6	24	14.1	WM6240CT-ND	1.19	1.01	.78	3,000	542.14/M	51281-2494

† Für „Gegurtet auf Rolle“ die Teile-Nr. CT-ND in TR-ND ändern.

Abb.	Anz. d. Pole	Abm. A mm	Digi-Key Teile-Nr.	Einzelpreis			Molex Teile-Nr.
				1	10	100	
<b>Vertikal, SMT, ZIF</b>							
4	24	15.1	WM2073-ND	1.41	1.09	.87	501951-2400-C
	30	18.1	WM2074-ND	1.59	1.22	.98	501951-3000-C
	40	23.1	WM2075-ND	1.76	1.36	1.09	501951-4000-C
	45	25.6	WM2076-ND	1.98	1.53	1.22	501951-4500-C
	50	28.1	WM2077-ND	2.20	1.70	1.36	501951-5000-C
60	33.1	WM2078-ND	2.64	2.03	1.63	501951-6000-C	
<b>Rechtwinklig, SMT, ZIF-Ausführung mit Kontakten unten</b>							
5	8	8.6	WM1523-ND	.87	.67	.54	52892-0895-C
	10	9.6	WM1524-ND	.87	.67	.54	52892-1095-C
	12	10.6	WM1525-ND	.88	.68	.55	52892-1295-C
	14	11.6	WM1526-ND	1.03	.79	.64	52892-1495-C
	16	12.6	WM1527-ND	1.18	.91	.73	52892-1695-C
	18	13.6	WM1528-ND	1.32	1.02	.82	52892-1895-C

(Forts.)

Digi-Reel® Die meisten vom Kunden bestellten SMT-Teile stehen in der gewünschten Menge auf Digi-Reel® zur Verfügung. Für Digi-Reel-Teilenummer 1-ND zu 6-ND bzw. CT-ND zu DKR-ND ändern. Für weitere Informationen siehe Digi-Key® Services auf Seite 2.

**Kostenloser Versand für Bestellungen über 65 €!</**