

HRS Doppelreihige Steckverbinder, Serie DF11
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.



2-mm-Raster (Verbindungsdraht erhältlich)

Technische Daten:

- Stromkapazität: 2 A mit 24-AWG-Kabel • Nennspannung: 250 V AC • Isolationswiderstand: min. 1000 MΩ bei 500 V DC
- Spannungsfestigkeit: 650 V AC • Kontaktwiderstand: max. 30 mΩ bei 100 mA

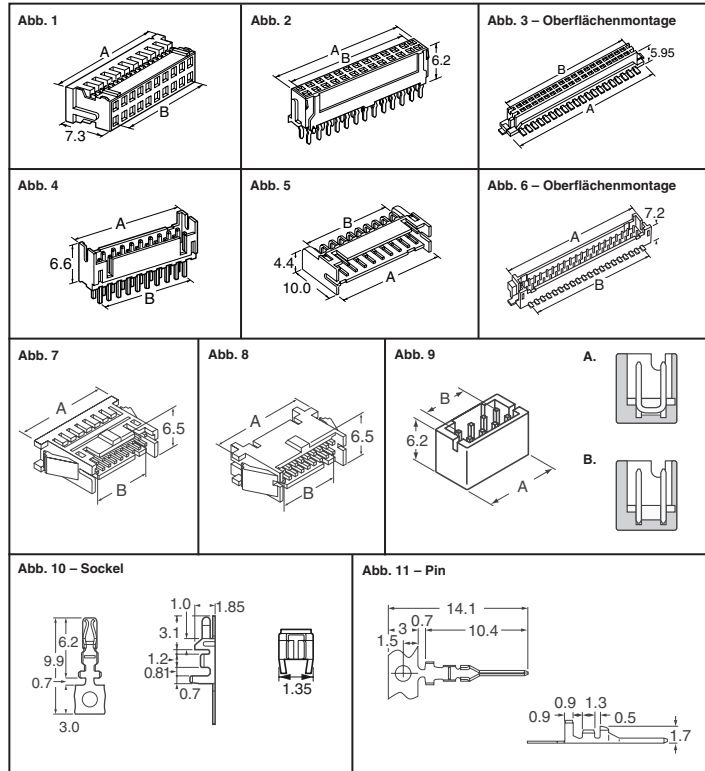


Abb.	Anz. d. Stifte	Abmessungen (mm)		Digi-Key Teile-Nr.	Preisangaben			Hirose Teile-Nr.
		A	B		1	10	100	
Doppelreihiger Crimpsockel								
1	4	6.0	2.0	H2019-ND	23	1.43	8.21	DF11-4DS-2C
	6	8.0	4.0	H2021-ND	25	1.53	8.81	DF11-6DS-2C
	8	10.0	6.0	H2022-ND	29	1.81	10.41	DF11-8DS-2C
	10	12.0	8.0	H2023-ND	29	1.81	10.41	DF11-10DS-2C
	12	14.0	10.0	H2024-ND	31	1.95	11.21	DF11-12DS-2C
	14	16.0	12.0	H2140-ND	34	2.09	12.01	DF11-14DS-2C
	16	18.0	14.0	H2025-ND	36	2.23	12.81	DF11-16DS-2C
	18	20.0	16.0	H2026-ND	38	2.33	13.41	DF11-18DS-2C
	20	22.0	18.0	H2027-ND	39	2.44	14.01	DF11-20DS-2C
	22	24.0	20.0	H2028-ND	42	2.58	14.81	DF11-22DS-2C
	24	26.0	22.0	H2029-ND	44	2.71	15.62	DF11-24DS-2C
	26	28.0	24.0	H2261-ND	33	2.30	15.43	DF11-26DS-2C
28	30.0	26.0	H2262-ND	35	2.47	16.56	DF11-28DS-2C	
30	32.0	28.0	H2263-ND	38	2.67	17.88	DF11-30DS-2C	
32	34.0	30.0	H2264-ND	42	2.97	19.95	DF11-32DS-2C	
Vertikaler Leiterplattensockel, Zinn								
2	6	8.0	4.0	H10169-ND	82	6.70	48.65	DF11-6DS-2DSA(05)
	8	10.0	6.0	H10170-ND	88	7.20	52.25	DF11-8DS-2DSA(05)
	10	12.0	8.0	H10171-ND	94	7.70	55.86	DF11-10DS-2DSA(05)
	12	14.0	10.0	H10172-ND	1.03	8.44	61.26	DF11-12DS-2DSA(05)
	14	16.0	12.0	H10173-ND	1.10	8.94	64.86	DF11-14DS-2DSA(05)
	16	18.0	14.0	H10174-ND	1.22	9.93	72.07	DF11-16DS-2DSA(05)
	18	20.0	16.0	H10175-ND	1.28	10.43	75.68	DF11-18DS-2DSA(05)
	20	22.0	18.0	H10176-ND	1.40	11.42	82.88	DF11-20DS-2DSA(05)
	22	24.0	20.0	H10177-ND	1.49	12.16	88.29	DF11-22DS-2DSA(05)
	24	26.0	22.0	H10178-ND	1.33	11.03	81.68	DF11-24DS-2DSA(05)
	26	28.0	24.0	H10179-ND	1.41	11.68	86.49	DF11-26DS-2DSA(05)
	28	30.0	26.0	H10180-ND	1.48	12.32	91.29	DF11-28DS-2DSA(05)
30	32.0	28.0	H10181-ND	1.54	12.76	94.49	DF11-30DS-2DSA(05)	
32	34.0	30.0	H10182-ND	1.62	13.41	99.30	DF11-32DS-2DSA(05)	
Vertikaler Leiterplattensockel, Gold								
2	6	8.0	4.0	H10183-ND	1.28	10.43	75.68	DF11-6DS-2DSA(06)
	8	10.0	6.0	H10184-ND	1.31	10.81	80.08	DF11-8DS-2DSA(06)
	10	12.0	8.0	H10185-ND	1.48	12.32	91.29	DF11-10DS-2DSA(06)
	12	14.0	10.0	H10186-ND	1.69	14.05	104.10	DF11-12DS-2DSA(06)
	14	16.0	12.0	H10187-ND	1.90	15.78	116.92	DF11-14DS-2DSA(06)
	16	18.0	14.0	H10188-ND	2.14	17.73	131.33	DF11-16DS-2DSA(06)
	18	20.0	16.0	H10189-ND	2.35	19.46	144.14	DF11-18DS-2DSA(06)
	20	22.0	18.0	H10190-ND	2.58	21.41	158.56	DF11-20DS-2DSA(06)
	22	24.0	20.0	H10191-ND	2.46	20.37	152.79	DF11-22DS-2DSA(06)
	24	26.0	22.0	H10192-ND	2.65	21.91	164.32	DF11-24DS-2DSA(06)
	26	28.0	24.0	H10193-ND	2.83	23.45	175.86	DF11-26DS-2DSA(06)
	28	30.0	26.0	H10194-ND	3.02	24.98	187.39	DF11-28DS-2DSA(06)
30	32.0	28.0	H10195-ND	3.20	26.52	198.92	DF11-30DS-2DSA(06)	
32	34.0	30.0	H10196-ND	3.39	28.06	210.45	DF11-32DS-2DSA(06)	

Abb.	Anz. d. Stifte	Abmessungen (mm)		Digi-Key Teile-Nr.	Preisangaben			Hirose Teile-Nr.
		A	B		1	10	100	
Vertikaler Sockel, Oberflächenmontage, Zinn								
3	4	8.5	2.0	H10197-ND	.85	6.95	50.45	DF11Z-4DS-2V(20)
	6	10.5	4.0	H10198-ND	.94	7.70	55.86	DF11Z-6DS-2V(20)
	8	12.5	6.0	H10199CT-ND†	1.19	9.68	70.27	DF11Z-8DS-2V(22)
	8	12.5	6.0	H10199TR-ND‡		249.85/500		DF11Z-8DS-2V(22)
	10	14.5	8.0	H10200-ND	1.13	9.19	66.67	DF11Z-10DS-2V(20)
	12	16.5	10.0	H10201-ND	1.25	10.18	73.87	DF11Z-12DS-2V(20)
	14	18.5	12.0	H10202-ND	1.34	10.92	79.28	DF11Z-14DS-2V(20)
	16	20.5	14.0	H10203-ND	1.49	12.16	88.29	DF11Z-16DS-2V(20)
	18	22.5	16.0	H10204CT-ND†	1.41	11.68	86.49	DF11Z-18DS-2V(22)
	18	22.5	16.0	H10204TR-ND‡		324.32/500		DF11Z-18DS-2V(22)
	20	24.5	18.0	H10205-ND	1.46	12.11	89.69	DF11Z-20DS-2V(20)
	24	28.5	22.0	H10207-ND	1.69	14.05	104.10	DF11Z-24DS-2V(20)
26	30.5	24.0	H10208-ND	1.85	15.35	113.71	DF11Z-26DS-2V(20)	
30	34.5	28.0	H10210-ND	2.03	16.86	124.92	DF11Z-30DS-2V(20)	
32	36.5	30.0	H10211-ND	2.14	17.73	131.33	DF11Z-32DS-2V(20)	
40	44.5	38.0	H10212-ND	2.35	19.41	145.59	DF11Z-40DS-2V(20)	
Vertikaler Sockel, Oberflächenmontage, Gold								
3	4	8.5	2.0	H10213-ND	1.31	10.67	77.48	DF11Z-4DS-2V(50)
	6	10.5	4.0	H10214-ND	1.31	10.81	80.08	DF11Z-6DS-2V(50)
	8	12.5	6.0	H10215-ND	1.54	12.76	94.49	DF11Z-8DS-2V(50)
	8	12.5	6.0	H10215CT-ND†	1.38	11.46	84.88	DF11Z-8DS-2V(52)
	8	12.5	6.0	H10215TR-ND‡		318.32/500		DF11Z-8DS-2V(52)
	10	14.5	8.0	H10216-ND	1.72	14.27	105.71	DF11Z-10DS-2V(50)
	12	16.5	10.0	H10217-ND	1.95	16.22	120.12	DF11Z-12DS-2V(50)
	14	18.5	12.0	H10218-ND	2.14	17.73	131.33	DF11Z-14DS-2V(50)
	14	18.5	12.0	H10218CT-ND†	1.67	13.84	102.50	DF11Z-14DS-2V(54)
	14	18.5	12.0	H10218TR-ND‡		384.38/500		DF11Z-14DS-2V(54)
	16	20.5	14.0	H10219-ND	2.37	19.68	145.75	DF11Z-16DS-2V(50)
	18	22.5	16.0	H10220-ND	2.32	19.22	144.14	DF11Z-18DS-2V(50)
20	24.5	18.0	H10221-ND	2.48	20.56	154.23	DF11Z-20DS-2V(50)	
22	26.5	20.0	H10222-ND	2.74	22.68	170.09	DF11Z-22DS-2V(50)	
24	28.5	22.0	H10223-ND	2.92	24.22	181.62	DF11Z-24DS-2V(50)	
26	30.5	24.0	H10224-ND	3.18	26.33	197.48	DF11Z-26DS-2V(50)	
30	34.5	28.0	H10226-ND	3.62	29.98	224.86	DF11Z-30DS-2V(50)	
32	36.5	30.0	H10227-ND	3.79	31.33	234.95	DF11Z-32DS-2V(50)	
40	44.5	38.0	H10228CT-ND†	3.46	28.64	214.77	DF11Z-40DS-2V(52)	
40	44.5	38.0	H10228TR-ND‡		805.40/500		DF11Z-40DS-2V(52)	
Vertikale geschützte Steckleiste, Zinn								
4	4	6.0	2.0	H10229-ND	.48	3.36	22.58	DF11-4DP-2DSA(24)
	6	8.0	4.0	H10230-ND	.53	3.70	24.84	DF11-6DP-2DSA(24)
	8	10.0	6.0	H10231-ND	.46	3.72	27.03	DF11-8DP-2DSA(24)
	10	12.0	8.0	H10232-ND	.52	4.22	30.63	DF11-10DP-2DSA(24)
	12	14.0	10.0	H10233-ND	.58	4.72	34.23	DF11-12DP-2DSA(24)
	14	16.0	12.0	H10234-ND	.67	5.46	39.64	DF11-14DP-2DSA(24)
	16	18.0	14.0	H10235-ND	.70	5.71	41.44	DF11-16DP-2DSA(24)
	18	20.0	16.0	H10236-ND	.76	6.21	45.05	DF11-18DP-2DSA(24)
	20	22.0	18.0	H10237-ND	.88	7.20	52.25	DF11-20DP-2DSA(24)
	22	24.0	20.0	H10238-ND	.94	7.70	55.86	DF11-22DP-2DSA(24)
	24	26.0	22.0	H10239-ND	.98	7.94	57.66	DF11-24DP-2DSA(24)
	26	28.0	24.0	H10240-ND	1.07	8.69	63.06	DF11-26DP-2DSA(24)
28	30.0	26.0	H10241-ND	1.13	9.19	66.67	DF11-28DP-2DSA(24)	
30	32.0	28.0	H10242-ND	1.15	9.43	68.47	DF11-30DP-2DSA(24)	
32	34.0	30.0	H10243-ND	1.22	9.93	72.07	DF11-32DP-2DSA(24)	
Vertikale geschützte Steckleiste, Gold								
4	4	6.0	2.0	H2850-ND	.58	4.72	34.23	DF11-4DP-2DSA(01)
	6	8.0	4.0	H2851-ND	.73	5.96	43.24	DF11-6DP-2DSA(01)
	8	10.0	6.0	H2852-ND	.91	7.45	54.05	DF11-8DP-2DSA(01)
	10	12.0	8.0	H2853-ND	1.07	8.69	63.06	DF11-10DP-2DSA(01)
	12	14.0	10.0	H2854-ND	1.25	10.18	73.87	DF11-12DP-2DSA(01)
	14	16.0	12.0	H2855-ND	1.40	11.42	82.88	DF11-14DP-2DSA(01)
	16	18.0	14.0	H2856-ND	1.35	11.24	83.28	DF11-16DP-2DSA(01)
	18	20.0	16.0	H2857-ND	1.48	12.32	91.29	DF11-18DP-2DSA(01)
	20	22.0	18.0	H2858-ND	1.64	13.62	100.90	DF11-20DP-2DSA(01)
	22	24.0	20.0	H2859-ND	1.79	14.92	110.51	DF11-22DP-2DSA(01)
	24	26.0	22.0	H2860-ND	1.93	16.00	118.52	DF11-24DP-2DSA(01)
	26	28.0	24.0	H2861-ND	2.08	17.30	128.13	DF11-26DP-2DSA(01)
28	30.0	26.0	H2862-ND	2.21	18.38	136.14	DF11-28DP-2DSA(01)	
30	32.0	28.0	H2863-ND	2.35	19.46	144.14	DF11-30DP-2DSA(01)	
32	34.0	30.0	H2864-ND	2.50	20.76	153.75	DF11-32DP-2DSA(01)	
Rechtwinklige geschützte Steckleiste, Zinn								
5	4	6.0	2.0	H10244-ND	.53	3.70	24.84	DF11-4DP-2DS(24)
	6	8.0	4.0	H10245-ND	.50	4.02	29.19	DF11-6DP-2DS(24)
	8	10.0	6.0	H10246-ND	.54	4.37	31.71	DF11-8DP-2DS(24)
	10	12.0	8.0	H10247-ND	.67	5.46	39.64	DF11-10DP-2DS(24)
	12	14.0	10.0	H10248-ND	.76	6.21	45.05	DF11-12DP-2DS(24)
	14	16.0	12.0					