

### D-Sub-Adapter Steckverbindereinsparung

Steckverbindergröße	Abmessungen – Zoll		
	A	B	C
9	1.215	0.492	0.236
15	1.546	0.492	0.236
25	2.091	0.492	0.236
37	2.755	0.492	0.236
Hohe Dichte			
15	1.215	0.492	0.236
26	1.546	0.492	0.236
44	2.091	0.492	0.236
62	2.755	0.492	0.236

 
Anz. d. Stifte	D-Sub	Digi-Key Teile-Nr.	Einzelpreis		
			1	10	100
9	Stecker zu Buchse	GCLP09M09F-ND	3.04	2.52	1.89
15		GCLP15M15F-ND	3.39	2.81	2.11
25		GCLP25M25F-ND	3.88	3.21	2.41
37		GCLP37M37F-ND	5.76	4.77	3.58
Hohe Dichte					
15	Stecker zu Buchse	GCHDLP15M15F-ND	4.83	4.00	3.00
15		GCHDLP15M15F-ND‡	4.92	4.08	3.06
26		GCHDLP26M26F-ND	8.66	8.02	6.72
44		GCHDLP44M44F-ND	9.55	8.83	7.40
62	GCHDLP62M62F-ND	11.83	11.14	9.75	

‡ Positionsnummer 9, kontaktgeladen

### Stecker-Buchsen-Übergang



Steckverbindergröße	Abmessungen – Zoll		
	A	B	C
9	1.215	0.492	0.236
15	1.546	0.492	0.236
25	2.091	0.492	0.236
37	2.755	0.492	0.236
Hohe Dichte			
15	1.215	0.492	0.236
26	1.546	0.492	0.236
44	2.091	0.492	0.236
62	2.755	0.492	0.236



Anz. d. Stifte	D-Sub	Digi-Key Teile-Nr.	Einzelpreis		
			1	10	100
9	Buchse zu Buchse	GCLP09F09F-ND	2.95	2.45	1.84
15		GCLP15F15F-ND	3.51	2.91	2.18
25		GCLP25F25F-ND	4.00	3.31	2.48
37		GCLP37F37F-ND	5.25	4.44	3.44
9	Stecker zu Stecker	GCLP09M09M-ND	2.81	2.33	1.75
15		GCLP15M15M-ND	3.30	2.73	2.05
25		GCLP25M25M-ND	3.74	3.10	2.33
37		GCLP37M37M-ND	5.62	4.66	3.49
Hohe Dichte					
15	Buchse zu Buchse	GCHDLP15F15F-ND	4.92	4.08	3.06
15		GCHDLP15F15F-ND‡	4.92	4.08	3.06
26		GCHDLP26F26F-ND	8.73	8.08	6.77
44		GCHDLP44F44F-ND	9.71	8.98	7.53
62	GCHDLP62F62F-ND	11.96	11.25	9.85	
15	Stecker zu Stecker	GCHDLP15M15M-ND	4.67	3.87	2.90
15		GCHDLP15M15M-ND‡	4.83	4.00	3.00
26		GCHDLP26M26M-ND	8.55	7.92	6.63
44		GCHDLP44M44M-ND	9.37	8.67	7.27
62	GCHDLP62M62M-ND	11.69	11.01	9.64	


‡ Positionsnummer 9, kontaktgeladen

### Serie RJADK

#### RJ45-Adapter

• 9-, 15- und 25-polige D-Subs – sowohl Stecker- als auch Buchsenansführungen • Kontakte sind auf Steckverbinder vorgecrimpt – keine Crimp-Werkzeuge erforderlich • Schnappverbindung ermöglicht kostengünstigen Zusammenbau • 4-40-Rändelschrauben im Endgehäuse vorinstalliert

Steckverbindergröße	Abmessungen – Zoll				
	A	B	C	D	E
9	1.299	0.984	1.949	0.632	0.787
15	1.631	1.311	1.543	0.632	0.894
25	2.161	1.874	1.545	0.632	1.339

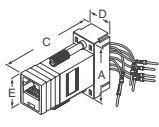


Anz. d. Stifte	D-Sub	Typ	Digi-Key Teile-Nr.	Einzelpreis		
				1	10	100
9	Stecker	Schwarzer Kunststoff	RJADK09P7080811-ND	3.51	2.91	2.18
9	Buchse		RJADK09S7080811-ND	3.51	2.91	2.18
25	Stecker		RJADK25P7080811-ND	3.51	2.91	2.18
25	Buchse	Metallisierter Kunststoff	RJADK25S7080811-ND	3.51	2.91	2.18
9	Buchse		RJADK09S7080821-ND	3.79	3.14	2.36
15	Stecker		RJADK15P7080821-ND	3.79	3.14	2.36
15	Buchse	Schwarzer Kunststoff	RJADK15S7080821-ND	3.79	3.14	2.36
25	Stecker		RJADK25P7080821-ND	3.79	3.14	2.36
25	Buchse		RJADK25S7080821-ND	3.79	3.14	2.36
9	Stecker	Grauer Kunststoff	RJADK09P7080831-ND	3.51	2.91	2.18
9	Buchse		RJADK09S7080831-ND	3.51	2.91	2.18

Anz. d. Stifte	D-Sub	Typ	Digi-Key Teile-Nr.	Einzelpreis		
				1	10	100
15	Stecker	Grauer Kunststoff	RJADK15P7080831-ND	3.51	2.91	2.18
15	Buchse		RJADK15S7080831-ND	3.51	2.91	2.18
25	Stecker		RJADK25P7080831-ND	3.51	2.91	2.18
25	Buchse	Schwarzer Kunststoff	RJADK25S7080831-ND	3.51	2.91	2.18

### Endgehäuse
 
#### Serie 952 – Gerade/Eingang oben

- 4-40-Rändelschrauben werden mit Endgehäuse geliefert
- Robusteres Design für die Bereiche, die es erfordern
- 360°-Schirmung mit mechanischer Zugentlastung
- Mit zweiteiligem metallisiertem Kunststoff-Kompressionseinsatz




Steckverbindergröße	Abmessungen – Zoll			
	A	B	C	D
9	1.626	0.606	0.984	1.268
15	1.705	0.606	1.312	1.598
25	1.949	0.606	1.852	2.146
37	2.138	0.606	2.500	2.783

Anz. d. Stifte	Typ	Digi-Key Teile-Nr.	Einzelpreis			NorComp Teile-Nr.
			1	10	100	
9	Nickel-druckguss	956-09SCE-ND	6.70	6.13	4.67	952-009-030R121
15		956-15SCE-ND	6.14	5.20	4.02	952-015-030R121
25		956-25SCE-ND	6.22	5.27	4.08	952-025-030R121
37	Nickel-druckguss	956-37SCE-ND	8.34	7.62	5.81	952-037-030R121

#### Serie 956 – Gerade/Eingang oben



 - Schnappverbindung ermöglicht kostengünstigen Zusammenbau
- 4-40-Verbindungsschrauben mit Endgehäuse mitgeliefert
- Zugentlastung für schnelles Zusammenbauen ermöglicht positive Sicherung




Steckverbindergröße	Abmessungen – Zoll			
	A	B	C	D
9	1.618	0.622	0.984	1.201
15	1.634	0.610	1.311	1.579
25	1.732	0.670	1.874	2.110

Anz. d. Stifte	Typ	Digi-Key Teile-Nr.	Einzelpreis			NorComp Teile-Nr.
			1	10	100	
9	Grauer Kunststoff	956-09SPGE-ND	.92	.65	.44	956-009-010R031
15		956-15SPGE-ND	.92	.65	.44	956-015-010R031
25		956-25SPGE-ND	.76	.60	.46	956-025-010R031
9	Schwarzer Kunststoff	956-09SPBE-ND	.92	.65	.44	956-009-010R011
15		956-15SPBE-ND	.92	.65	.44	956-015-010R011
25		956-25SPBE-ND	.76	.60	.46	956-025-010R011
9	Metall-Kunststoff	956-09SMPE-ND	1.22	.95	.73	956-009-020R121
15		956-15SMPE-ND	1.28	1.00	.76	956-015-020R121
25		956-25SMPE-ND	1.43	1.12	.85	956-025-020R121

#### Serie 970 – Gerade/Eingang oben

- Druckguss: Leichtes Zink. Überzug: Nickel über Kupfer oder schwarzer Druckguss
- Metallisierter Kunststoff: Hochtemperaturkunststoff, UL 94V-0. Überzug: Nickel über Kupfer
- Kunststoff: Hochtemperaturkunststoff, UL 94V-2
- Kunststoff – RoHS-konform: Hochtemperaturkunststoff UL 94V-0, schwarz
- Hardware: Stahl mit Nickel oder schwarzem Chromat

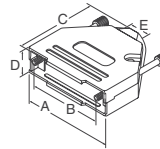

Steckverbindergröße	Abmessungen – Zoll				
	A	B	C	D	E
9	1.228	.984	1.571	.610	.465
15	1.555	1.312	1.634	.610	.465
25	2.102	1.852	1.913	.610	.465
37	2.744	2.500	2.110	.610	.465


Anz. d. Stifte	Typ	Digi-Key Teile-Nr.	Einzelpreis			NorComp Teile-Nr.
			1	10	100	
37	Schwarzer Druckguss	970-37BC-ND	5.89	4.98	3.85	970-037-040-011
RoHS-konform						
9	Nickel-druckguss	970-09NE-ND	4.69	3.89	2.92	970-009-030R121
15		970-15NE-ND	5.60	4.64	3.48	970-015-030R121
25		970-25NE-ND	5.60	4.64	3.48	970-025-030R121
37	Metallisierter Kunststoff	970-37NE-ND	6.81	6.23	4.75	970-037-030R121
9		970-09MPE-ND	4.39	3.64	2.73	970-009-020R121
15		970-15MPE-ND	4.57	3.79	2.84	970-015-020R121
25	Schwarzer Kunststoff	970-25MPE-ND	4.76	3.94	2.96	970-025-020R121
37		970-37MPE-ND	5.27	4.37	3.28	970-037-020R121
9		970-09BPE-ND	2.39	1.99	1.48	970-009-010R011
15	Schwarzer Kunststoff	970-15BPE-ND	2.39	1.99	1.48	970-015-010R011
25		970-25BPE-ND	2.50	2.08	1.54	970-025-010R011
37		970-37BPE-ND	2.32	1.93	1.45	970-037-010R011
9	Schwarzer Druckguss	970-09BCA-ND	4.69	3.89	2.92	970-009-040R011
15		970-15BCA-ND	5.60	4.64	3.48	970-015-040R011
25		970-25BCA-ND	5.60	4.64	3.48	970-025-040R011
37		970-37BCA-ND	6.81	6.23	4.75	970-037-040R011

### Serie 972 – Typ Slim-Line – Zweischalig



• Hochtemperatur-ABS-Kunststoff UL 94V-2

Steckverbindergröße	Abmessungen – Zoll				
	A	B	C	D	E
9	1.240	.984	1.339	.591	.453
15	1.575	1.312	1.339	.591	.453
25	2.106	1.852	1.575	.591	.453
37	2.795	2.500	1.575	.591	.453

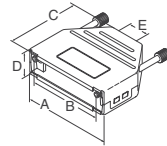

Anz. d. Stifte	Typ	Digi-Key Teile-Nr.	Einzelpreis			NorComp Teile-Nr.
			1	10	100	
9	Grauer Kunststoff	972-09SGE-ND	2.39	1.98	1.49	972-009-01SR031
15		972-15SGE-ND	2.51	2.08	1.56	972-015-01SR031
25		972-25SGE-ND	2.63	2.18	1.63	972-025-01SR031
37	Schwarzer Kunststoff	972-37SGE-ND	2.76	2.29	1.72	972-037-01SR031
9		972-09SBE-ND	2.39	1.98	1.49	972-009-01SR011
15		972-15SBE-ND	2.51	2.08	1.56	972-015-01SR011
25	Schwarzer Kunststoff	972-25SBE-ND	2.63	2.18	1.63	972-025-01SR011
37		972-37SBE-ND	2.76	2.29	1.72	972-037-01SR011
9	Roter Kunststoff	972-09SR-ND	2.50	2.08	1.54	972-009-01SR061
15		972-15SR-ND	2.35	1.95	1.46	972-015-01SR061
25		972-25SR-ND	2.46	2.04	1.53	972-025-01SR061
9	Gelber Kunststoff	972-09SY-ND	2.50	2.08	1.54	972-009-01SR081
15		972-15SY-ND	2.35	1.95	1.46	