

A

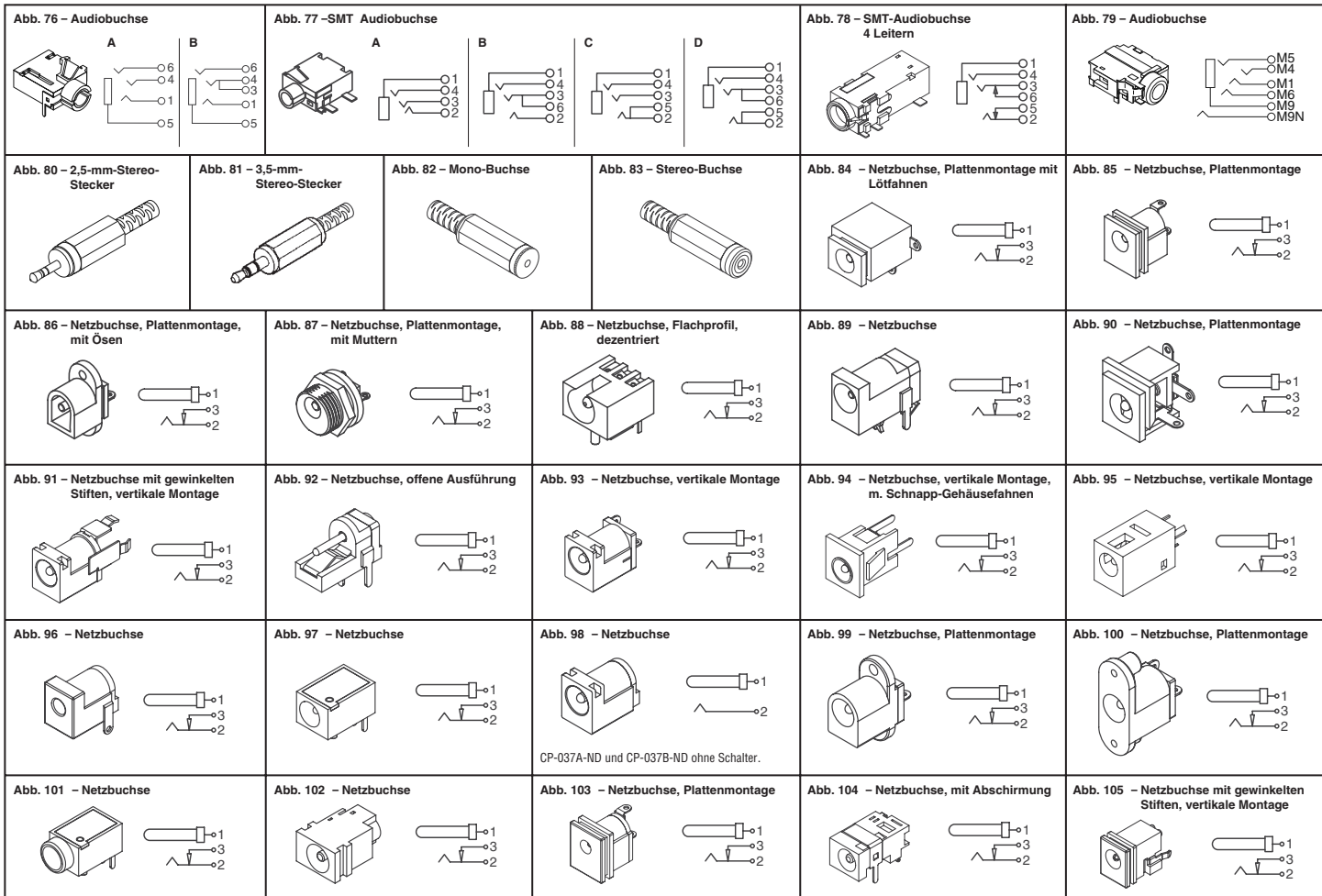


Abb.	Passt auf	Durchm. (mm)	Digi-Key Teile-Nr.	Stückpreis 1 10 100	CUI Teile-Nr.
81	—	3.5	CP-3502-ND◆	1.05 .82 .63	SP-3501
82	—	2.5	CP-2520-ND◆	1.31 1.02 .78	MR-2501
	—	3.5	CP-3506-ND◆	1.31 1.02 .78	MR-3501
83	—	2.5	CP-2521-ND◆	1.67 1.39 1.03	SR-2501
	—	3.5	CP-3507-ND◆	1.67 1.39 1.03	SR-3501
84	PP3-002A	2.0	CP-008A-ND◆	.94 .66 .44	PJ-008A
	PP3-002B	2.5	CP-008B-ND◆	.94 .66 .44	PJ-008B
85	PP3-002A	2.0	CP-009A-ND◆	.74 .52 .35	PJ-009A
	PP3-002B	2.5	CP-009B-ND◆	.74 .52 .35	PJ-009B
	PP3-002A	2.0	CP-009AH-ND◆	.90 .63 .43	PJ-009AH
86	PP3-002B	2.5	CP-009BH-ND◆	.90 .63 .43	PJ-009BH
	PP3-002A	2.0	CP-010A-ND◆	.65 .46 .31	PJ-010A
	PP3-002B	2.5	CP-010B-ND◆	.65 .46 .31	PJ-010B
87	PP3-002A	2.0	CP-010AH-ND◆	.82 .58 .39	PJ-010AH
	PP3-002B	2.5	CP-011A-ND◆◆	1.51 1.18 .90	PJ-011A
88	PP3-002A	2.0	CP-011B-ND◆◆	1.34 1.12 .83	PJ-011B
	PP3-002B	2.5	CP-012A-ND◆	.98 .76 .58	PJ-012A
89	PP3-002C	1.0	CP-012B-ND◆	.98 .76 .58	PJ-012B
	PP-013	1.65	CP-013C-ND◆	.77 .54 .36	PJ-013C
	PP3-002D	1.3	CP-013D-ND◆	.77 .54 .36	PJ-013D
90	PP-013	1.65	CP-018PJ-ND◆	.68 .48 .32	PJ-018
	PP3-002C	1.0	CP-018H-ND◆	.74 .52 .35	PJ-018H
	PP3-002D	1.3	CP-031C-ND◆	.65 .46 .31	PJ-031C
91	PP3-002A	2.0	CP-031D-ND◆	.65 .46 .31	PJ-031D
	PP3-002C	1.0	CP-031CH-ND◆	.78 .55 .37	PJ-031CH
	PP3-002D	1.3	CP-031DH-ND◆	.78 .55 .37	PJ-031DH
92	PP3-002B	2.5	CP-026B-ND◆	.94 .66 .44	PJ-026B
	PP3-002A	2.0	CP-028A-ND◆	.81 .57 .38	PJ-028A
93	PP3-002B	2.5	CP-028B-ND◆	.81 .57 .38	PJ-028B
	PP3-002A	2.0	CP-028AH-ND◆	.94 .66 .44	PJ-028AH
94	PP3-002D	1.3	CP-030DH-ND◆	.77 .54 .36	PJ-030DH
	PP3-002A	2.0	CP-032A-ND◆	.78 .55 .37	PJ-032A
95	PP3-002B	2.5	CP-032B-ND◆	.78 .55 .37	PJ-032B
	PP3-002A	2.0	CP-032AH-ND◆	.86 .60 .41	PJ-032AH
96	PP3-002B	2.5	CP-032BH-ND◆	.86 .60 .41	PJ-032BH
	PP3-002A	2.0	CP-033A-ND◆	.77 .60 .46	PJ-033A
97	PP3-002B	2.5	CP-033B-ND◆	.77 .60 .46	PJ-033B
	PP3-002A	2.0	CP-034A-ND◆	.86 .67 .51	PJ-034A
98	PP3-002B	2.5	CP-034B-ND◆	.86 .67 .51	PJ-034B
	PP3-002C	1.0	CP-035C-ND◆	.66 .47 .32	PJ-035C
99	PP3-002D	1.3	CP-035D-ND◆	.66 .47 .32	PJ-035D
	PP3-002D	1.3	CP-035DH-ND◆	.74 .52 .35	PJ-035DH
100	PP3-002D	1.3	CP-017DH-ND◆	.78 .55 .37	PJ-017DH
	PP3-002C	1.0	CP-036C-ND◆	.74 .52 .35	PJ-036C
101	PP3-002D	1.3	CP-036D-ND◆	.74 .52 .35	PJ-036D
	PP3-002C	1.0	CP-036CH-ND◆	.81 .57 .38	PJ-036CH
102	PP3-002D	1.3	CP-036DH-ND◆	.81 .57 .38	PJ-036DH

Abb.	Passt auf	Durchm. (mm)	Digi-Key Teile-Nr.	Stückpreis 1 10 100	CUI Teile-Nr.
81	PP3-002A	2.0	CP-037A-ND◆	.63 .44 .30	PJ-037A
	PP3-002B	2.5	CP-037B-ND◆	.63 .44 .30	PJ-037B
82	PP3-002A	2.0	CP-037AH-ND◆	.74 .52 .35	PJ-037AH
	PP3-002B	2.5	CP-037BH-ND◆	.74 .52 .35	PJ-037BH
83	PP3-002A	2.0	CP-038A-ND◆	.74 .52 .35	PJ-038A
	PP3-002B	2.5	CP-038B-ND◆	.74 .52 .35	PJ-038B
84	PP3-002A	2.0	CP-038AH-ND◆	.82 .58 .39	PJ-038AH
	PP3-002B	2.5	CP-038BH-ND◆	.82 .58 .39	PJ-038BH
85	PP3-002A	2.0	CP-039A-ND◆	.71 .50 .34	PJ-039A
	PP3-002B	2.5	CP-039B-ND◆	.71 .50 .34	PJ-039B
86	PP3-002A	2.0	CP-039AH-ND◆	.81 .57 .38	PJ-039AH
	PP3-002B	2.5	CP-039BH-ND◆	.81 .57 .38	PJ-039BH
87	PP3-002C	1.0	CP-040C-ND◆	.66 .46 .31	PJ-040C
	PP3-002D	1.3	CP-040D-ND◆	.66 .46 .31	PJ-040D
88	PP3-002C	1.0	CP-040CH-ND◆	.73 .51 .35	PJ-040CH
	PP3-002D	1.3	CP-040DH-ND◆	.73 .51 .35	PJ-040DH
89	PP-014	1.65	CP-041-ND◆	.71 .50 .34	PJ-041
	PP-014	1.65	CP-041H-ND◆	.76 .54 .36	PJ-041H
90	PP-014	1.65	CP-042H-ND◆	.76 .54 .36	PJ-042H
	PP-013	1.65	CP-043-ND◆	.78 .55 .37	PJ-043
91	PP-013	1.65	CP-043H-ND◆	.89 .62 .42	PJ-043H
	PP-013	1.65	CP-045-ND◆	.88 .62 .42	PJ-045
92	PP-013	1.65	CP-045H-ND◆	.92 .65 .44	PJ-045H
	PP-014	1.65	CP-046-ND◆	.70 .50 .34	PJ-046
93	PP-014	1.65	CP-046H-ND◆	.88 .62 .42	PJ-046H
	PP3-002A	2.0	CP-047A-ND◆	.89 .63 .42	PJ-047A
94	PP3-002B	2.5	CP-047B-ND◆	.89 .63 .42	PJ-047B
	PP3-002A	2.0	CP-047AH-ND◆	.96 .67 .45	PJ-047AH
95	PP3-002B	2.5	CP-047BH-ND◆	.96 .67 .45	PJ-047BH
	Kabelbausatz CA-2224	3.0	CP-048H-ND◆	.80 .62 .48	PJ-048H
96	PP3-002A	2.0	CP-050A-ND◆	.75 .53 .36	PJ-050A
	PP3-002B	2.5	CP-050B-ND◆	.75 .53 .36	PJ-050B
97	PP3-002A	2.0	CP-050AH-ND◆	.86 .60 .41	PJ-050AH
	PP3-002B	2.5	CP-050BH-ND◆	.86 .60 .41	PJ-050BH
98	PP3-002A	2.0	CP-051A-ND◆	.98 .69 .46	PJ-051A
	PP3-002B	2.5	CP-051B-ND◆	.98 .69 .46	PJ-051B
99	PP3-002A	2.0	CP-051AH-ND◆	.86 .67 .51	PJ-051AH
	PP3-002B	2.5	CP-051BH-ND◆	.86 .67 .51	PJ-051BH
100	PP3-002C	1.0	CP-052C-ND◆	.81 .63 .48	PJ-052C
	PP3-002D	1.3	CP-052D-ND◆	.81 .63 .48	PJ-052D
101	PP3-002D	1.3	CP-053D-ND◆	.88 .62 .42	PJ-053D
	PP3-002C	1.0	CP-053CH-ND◆	.94 .66 .45	PJ-053CH
102	PP3-002D	1.3	CP-053DH-ND◆	.94 .66 .45	PJ-053DH
	PP-013	1.65	CP-054-ND◆	.98 .69 .46	PJ-054

▲ Mit Gewinde und Mutter ★ Ohne Gewinde ▼ Geschirmte Version ✂ Gurtabschnitt ☆ Gegurtert auf Rolle ◆ RoHS-konform (Forts.)

Digi-Reel® Die meisten vom Kunden bestellten SMT-Teile stehen in der gewünschten Menge auf Digi-Reel® zur Verfügung. Für Digi-Reel-Teilenummer 1-ND zu 6-ND bzw. CT-ND zu DKR-ND ändern. Für weitere Informationen siehe Digi-Key® Services auf Seite 2.

Kostenloser Versand für Bestellungen über 65 €!
 Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zollgebühren.