

A

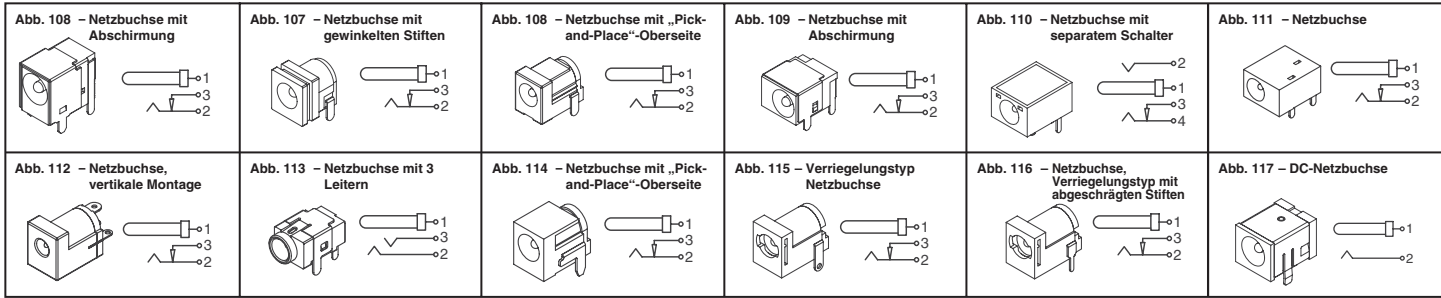


Abb.	Passt auf	Durchm. (mm)	Digi-Key Teile-Nr.	Stückpreis			CUI Teile-Nr.
				1	10	100	
112	PP3-002C	1.0	CP-055C-ND◆	.82	.58	.39	PJ-055C
	PP3-002D	1.3	CP-055D-ND◆	.82	.58	.39	PJ-055D
	PP3-002A	2.0	CP-044A-ND◆	.78	.55	.37	PJ-044A
	PP3-002B	2.5	CP-044B-ND◆	.78	.55	.37	PJ-044B
	PP3-002A	2.0	CP-044AH-ND◆	.85	.60	.40	PJ-044AH
	PP3-002B	2.5	CP-044BH-ND◆	.85	.60	.40	PJ-044BH
113	PP-019	1.0	CP-056-ND◆	.91	.64	.43	PJ-056
114	PP3-002A	2.0	CP-057A-ND◆	.78	.61	.46	PJ-057A
	PP3-002B	2.5	CP-057B-ND◆	.78	.61	.46	PJ-057B
	PP3-002A	2.0	CP-057AH-ND◆	.82	.65	.50	PJ-057AH
	PP3-002B	2.5	CP-057BH-ND◆	.82	.65	.50	PJ-057BH
115	Kabelbausatz CA-2222	2.0	CP-058A-ND◆	.86	.60	.41	PJ-058A
	Kabelbausatz CA-2222	2.0	CP-058AH-ND◆	.88	.62	.42	PJ-058AH
	Kabelbausatz CA-2223	2.5	CP-058BH-ND◆	.88	.62	.42	PJ-058BH


Abb.	Passt auf	Durchm. (mm)	Digi-Key Teile-Nr.	Stückpreis			CUI Teile-Nr.
				1	10	100	
116	Kabelbausatz CA-2222	2.0	CP-059A-ND◆	.84	.59	.40	PJ-059A
	Kabelbausatz CA-2223	2.5	CP-059B-ND◆	.84	.59	.40	PJ-059B
	Kabelbausatz CA-2222	2.0	CP-059AH-ND◆	.77	.60	.46	PJ-059AH
	Kabelbausatz CA-2223	2.5	CP-059BH-ND◆	.77	.60	.46	PJ-059BH
117	PP3-002AH	2.0	CP-063AH-ND◆	1.24	.97	.74	PJ-063AH
	PP3-002BH	2.5	CP-063BH-ND◆	1.24	.97	.74	PJ-063BH

† CP-2417-ND◆ (2.5MM-NUT-E) 2.5-mm-Ersatzmutter 48/1 2.96/10 17.02/100
 ◆ CP-3502-NUT-ND◆ (MJ3502-NUT) Ersatzmutter 43/1 2.64/10 13.21/100
 ▲ CP-2416-ND◆ (3.5MM-NUT-E) 3.5-mm-Ersatzmutter 43/1 2.64/10 13.21/100
 § CP-005X-HDW-ND◆ (PJ-005X-HDW) Ersatzmutter und Unterlegscheibe 43/1 2.64/10 13.21/100
 ‡ CP-43502PM-NUT-ND◆ (SJ5-43502PM-NUT) Ersatzmutter 43/1 2.64/10 13.21/100
 • CP-011X-NUT-ND◆ (PJ-011X-NUT) Ersatzmutter 43/1 2.64/10 13.21/100

▲ Mit Gewinde und Mutter ★ Ohne Gewinde ▼ Geschirmte Version ✕ Gurtabschnitt ☆ Gegurtet auf Rolle ◆ RoHS-konform

Einseitige Versorgungskabel

Abmessungen – mm			Draht AWG	Digi-Key Teile-Nr.	Stückpreis			CUI Teile-Nr.
A	B	C			1	10	100	
0.9	3.2	9.0	24	CP-2221-ND	3.10	2.69	2.07	CA-2221
2.5	5.5	12.0	18	CP-2223-ND*	3.20	2.77	2.14	CA-2223

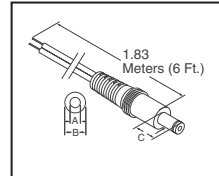

* Drehverriegelung

TENSILITY Stereo-Audiokabel mit Stecker(n)

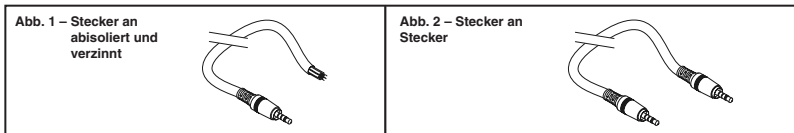


Abb.	Durchm. (mm)		Länge in Meter	Digi-Key Teile-Nr.	Stückpreis			Tensility Teile-Nr.	CUI Inc. Passende Buchsen
	A	B			1	10	100		
1	2.5	1.83	1.83	CP-254CS-ND	4.28	3.71	2.86	CA-254CS	SJ-4252X-SMT
	2.5	1.83	1.83	CP-254S-ND◆	4.16	3.61	2.78	CA-254S	SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT
	3.5	1.83	1.83	CP-354S-ND◆	4.88	4.23	3.26	CA-354S	SJ-4351X, SJ-43502PM
2	2.5	1.83	1.83	CP-254S-M/M-ND◆	4.88	4.23	3.26	CA-254S-M/M	SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT, SJ-4251X
	3.5	1.83	1.83	CP-354S-M/M-ND◆	5.33	4.63	3.56	CA-354S-M/M	SJ-4351X, SJ-43502PM

◆ RoHS-konform

Einseitige Versorgungskabel


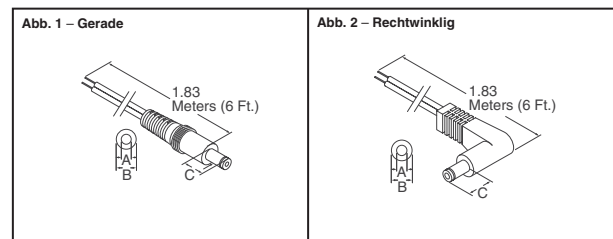


Abb.	Abmessungen – mm			Draht AWG	Digi-Key Teile-Nr.	Stückpreis			Tensility Teile-Nr.	
	A	B	C			1	10	100		
1	0.7	2.35	9.5	24	CP-2192-ND	1.59	1.38	1.06	CA-2192	
	1.35	3.5	9.5	24	CP-2193-ND	1.44	1.25	.97	CA-2193	
	1.7	4.0	10.0	24	CP-2194-ND	1.49	1.30	1.00	CA-2194	
	1.7	4.75	9.5	24	CP-2195-ND	1.49	1.30	1.00	CA-2195	
	2.1	5.5	12.0	18	CP-2187-ND	2.33	2.02	1.56	CA-2187	
	2.1	5.5	12.0	24	CP-2185-ND	1.39	1.21	.93	CA-2185	
	2.5	5.5	12.0	18	CP-2186-ND	2.33	2.02	1.56	CA-2186	
	2.5	5.5	12.0	24	CP-2184-ND	1.39	1.21	.93	CA-2184	
	2.1	5.5	12.0	18	CP-2222-ND*	3.20	2.77	2.14	CA-2222	
	3.0	6.5	12.0	18	CP-2224-ND	3.05	2.65	2.04	CA-2224	
	2	0.7	2.35	11.0	24	CP-2196-ND	1.54	1.34	1.03	CA-2196
		1.35	3.5	10.0	24	CP-2197-ND	1.44	1.25	.97	CA-2197
1.7		4.0	9.5	24	CP-2198-ND	1.49	1.30	1.00	CA-2198	
1.7		4.75	9.5	24	CP-2199-ND	1.49	1.30	1.00	CA-2199	
2.1		5.5	12.0	24	CP-2189-ND	1.39	1.21	.93	CA-2189	
2.1		5.5	10.0	18	CP-2191-ND	2.33	2.02	1.56	CA-2191	
2.5		5.5	12.0	24	CP-2188-ND	1.39	1.21	.93	CA-2188	
2.5		5.5	10.0	18	CP-2200-ND	2.33	2.02	1.56	CA-2200	

* Drehverriegelung

Einseitige Audiokabel

Abb.	Abm. – mm		Draht AWG	Digi-Key Teile-Nr.	Stückpreis			Tensility Teile-Nr.
	A	B			1	10	100	
Monostecker								
1	2.5	11.5	24	CP-2201-ND	2.09	1.82	1.40	CA-2201
	3.5	13	24	CP-2205-ND	2.11	1.84	1.41	CA-2205
	2.5	11.5	24	CP-2202-ND	2.09	1.82	1.40	CA-2202
2	3.5	14.5	24	CP-2206-ND	2.11	1.84	1.41	CA-2206
	Stereostecker							
1	2.5	11	24	CP-2203-ND	2.11	1.84	1.41	CA-2203
	3.5	13	24	CP-2207-ND	2.16	1.88	1.45	CA-2207
	2.5	11	24	CP-2204-ND	2.11	1.84	1.41	CA-2204
2	3.5	14	24	CP-2208-ND	2.16	1.88	1.45	CA-2208

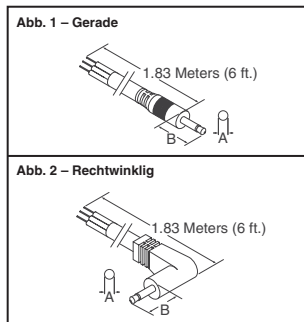

DC-Verlängerungskabel

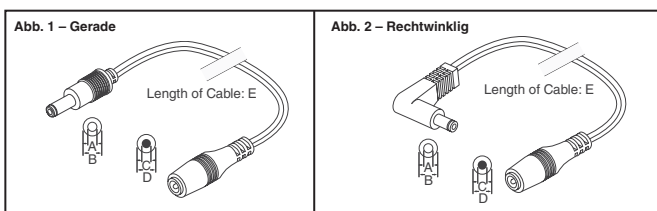


Abb.	Durchmesser – mm				Länge (E) Meter	Digi-Key Teile-Nr.	Stückpreis			Tensility Teile-Nr.
	A	B	C	D			1	10	100	
1	1.35	3.50	1.35	3.50	.915	CP-2217-ND	2.14	1.86	1.43	CA-2217
	2.10	5.50	2.10	5.50	.915	CP-2216-ND	2.45	2.13	1.64	CA-2216
	2.50	5.50	2.50	5.50	.915	CP-2215-ND	2.45	2.13	1.64	CA-2215
	1.35	3.50	1.35	3.50	1.830	CP-2211-ND	2.33	2.02	1.56	CA-2211
	2.10	5.50	2.10	5.50	1.830	CP-2210-ND	3.08	2.67	2.05	CA-2210
	2.50	5.50	2.50	5.50	1.830	CP-2209-ND	3.08	2.67	2.05	CA-2209
2	1.35	3.50	1.35	3.50	.915	CP-2220-ND	2.14	1.86	1.43	CA-2220
	2.10	5.50	2.10	5.50	.915	CP-2219-ND	2.45	2.13	1.64	CA-2219
	2.50	5.50	2.50	5.50	.915	CP-2218-ND	2.45	2.13	1.64	CA-2218
	1.35	3.50	1.35	5.50	1.830	CP-2214-ND	2.33	2.02	1.56	CA-2214
	2.10	5.50	2.10	5.50	1.830	CP-2213-ND	3.08	2.67	2.05	CA-2213
	2.50	5.50	2.50	5.50	1.830	CP-2212-ND	3.08	2.67	2.05	CA-2212

Digi-Reel® Die meisten vom Kunden bestellten SMT-Teile stehen in der gewünschten Menge auf Digi-Reel® zur Verfügung. Für Digi-Reel-Teilenummer 1-ND zu 6-ND bzw. CT-ND zu DKR-ND ändern. Für weitere Informationen siehe Digi-Key® Services auf Seite 2.