




Mini RFID-Tracking-Pad



Entworfen für Kompatibilität, arbeitet das Mini TrackingPad mit Systemen, die bereits über eine 3M Tracking Pad verfügen. Durch verbesserte Ästhetik sieht das Mini TrackingPad auf einem Schreibtisch oder Schalter großartig aus und verfügt über verschiedene neue Merkmale, wie Schnittstellen-Leuchtanzeigen für eine schnelle Bestätigung einer erfolgreichen Transaktion oder eines Ereignisses. Das Mini TrackingPad hilft auch dabei, eine Netzsteckdose aufzufinden, da das Pad voll über den USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops mit Strom versorgt wird. Die kompakte Größe macht es ebenfalls ideal als Lesegerät für mobile Anwendungen.

Merkmale: • Flachprofil mit ästhetischer Form • Großartig mobile Anwendungen • UL und FCC zertifiziert • Integrierte Antenne • USB-gespeist • Benutzerschnittstelle mit Leuchtanzeigen • Standard-Steckverbinder (Mini USB) **Komponenten:** • 3M Mini RFID Tracking Pad • USB-Kabel **Technische Daten:** • USB Kabel: 6,5 Fuß (2 m) • Lesebereich: bis zu 6 Zoll (152,4 mm) • Tag-Protokolle: ISO 15693, ISO 18000-3 Mode 1, TI Tag-It • Stromversorgung: 5 V über USB • Antenne: Integriert • HF-Frequenz: 13,56 MHz • Senderleistung: 200 mW

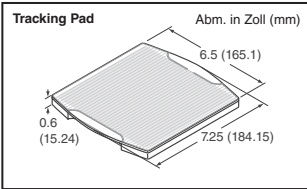

Beschreibung	Digi-Key Teile-Nr.	Stückpreis			3M Teile-Nr.
		1	25	100	
Tracking Pad	3M9583-ND	384.38	—	—	75-4700-2841-8
Tags					
Standard-Tag 58 mm x 58 mm	3M9584-ND	1.31	1.10	.93	75-4700-2660-2
Premium-Tag 57 mm x 48 mm	3M9585-ND	1.67	1.39	1.17	75-0500-6593-9
CD/DVD-Tag 35 mm Durchmesser	3M9586-ND	2.63	2.20	1.85	75-0500-8304-9

Elektromagnetisch kompatible Produkte



3M EMC-Produkte bieten: • EMI/RFI-Abschirmung und Absorbierung • Erdung statischer Aufladung • Antistatmaskierung • Polsterung • Mechanischen Schutz • Leiteigenschaften für eine Vielzahl von Anwendungen

Größe	Klebstofftyp	Absorberdicke mils/mm	Digi-Key Teile-Nr.	Stückpreis			3M Teile-Nr.
				1	5	10	
Aluminiumfolienband							
1' x 36 yds	Acryl, leitend	4.0/0.102	3M1120C-ND	25.27	23.11	21.66	1120 X 1'
1' x 1 yd		4.0/0.102	3M1120C-1YD-ND	1.40	1.01	.91	1120 X 1'
6' x 36 yds		4.0/0.102	3M1120D-ND	130.69	122.53	114.36	1120 X 6'
6' x 1'		4.0/0.102	3M1120D-1FT-ND	2.65	1.90	1.71	1120 X 6'
9' x 10'	4.0/0.100	3M1120E-ND	1.43	1.28	1.06	1120 9'X10'	
1' x 18 yds	Acryl, leitend	3.2/0.081	3M1170C-ND	42.31	38.69	36.27	1170 X 1'
1' x 1 yd		3.2/0.081	3M1170C-1YD-ND	3.69	2.82	2.69	1170 X 1'
6' x 18 yds		3.2/0.081	3M1170D-ND	208.34	195.32	182.30	1170 X 6'
6' x 1'		3.2/0.081	3M1170D-1FT-ND	6.03	4.83	4.34	1170 X 6'
7.7' x 10'	3.2/0.081	3M1170E-ND	3.92	3.54	2.91	1170 7.7'X10'	
1' x 60 yds	Acryl, leitend	7.0/0.177	3M1115C-ND	54.57	51.36	48.15	1115 X 1'
1' x 1 yd		7.0/0.177	3M1115C-1YD-ND	1.87	1.34	1.21	1115 X 1'
6' x 60 yds		7.0/0.177	3M1115D-ND	298.49	269.61	250.35	1115 X 6'
6' x 1'		7.0/0.177	3M1115D-1FT-ND	2.94	2.25	2.14	1115 X 6'
8' x 10'	7.0/0.177	3M1115E-ND	1.87	1.68	1.38	1115 8'X10'	
6.56' x 10'	Acryl, leitend	2.4/0.06	3M3602A-ND	.84	.76	.63	AL-25BT
6.56' x 10'		3.1/0.08	3M3602B-ND	1.04	.94	.77	AL-50BT
Polyester-laminiertes Aluminiumfolienband							
1' x 54.5 yds	Acryl, leitend	2.4/0.061	3M3600C-ND	17.49	15.99	15.00	AL-36FR X 1'
1' x 1 yd		2.4/0.061	3M3600C-1YD-ND	.64	.46	.42	AL-36FR X 1'
6' x 54.5 yds		2.4/0.061	3M3600D-ND	92.25	86.49	80.73	AL-36FR X 6'
6' x 1'	2.4/0.061	3M3600D-1FT-ND	1.23	.88	.80	AL-36FR X 6'	
1' x 54.5 yds	Acryl, nicht leitend	2.2/0.055	3M3601C-ND	23.82	21.79	20.42	AL-36NC X 1'
1' x 1 yd		2.2/0.055	3M3601C-1YD-ND	.87	.63	.57	AL-36NC X 1'
6' x 54.5 yds		2.2/0.055	3M3601D-ND	130.69	122.53	114.36	AL-36NC X 6'
6' x 1'		2.2/0.055	3M3601D-1FT-ND	1.75	1.25	1.13	AL-36NC X 6'
1' x 21.8 yds	Acryl, leitend	2.8/0.071	3M3700C-ND	27.58	25.22	23.64	AL-37BLK X 1'
1' x 1 yd		2.8/0.071	3M3700C-1YD-ND	2.53	1.81	1.63	AL-37BLK X 1'
6' x 21.8 yds		2.8/0.071	3M3700D-ND	151.30	141.84	132.39	AL-37BLK X 6'
6' x 1'		2.8/0.071	3M3700D-1FT-ND	3.98	3.04	2.90	AL-37BLK X 6'
Kupferfolienband							
1' x 36 yds	Acryl, nicht leitend	3.5/0.089	3M1125C-ND	24.20	22.13	20.75	1125 X 1'
1' x 1 yd		3.5/0.089	3M1125C-1YD-ND	1.35	.96	.87	1125 X 1'
6' x 36 yds		3.5/0.089	3M1125D-ND	121.08	113.52	105.95	1125 X 6'
6' x 1'		3.5/0.089	3M1125D-1FT-ND	2.45	1.76	1.58	1125 X 6'
1' x 36 yds	Acryl, leitend	3.5/0.089	3M1126C-ND	45.33	41.44	38.85	1126 X 1'
1' x 1 yd		3.5/0.089	3M1126C-1YD-ND	2.47	1.77	1.59	1126 X 1'
6' x 36 yds		3.5/0.089	3M1126D-ND	226.79	212.62	198.44	1126 X 6'
6' x 1'		3.5/0.089	3M1126D-1FT-ND	3.61	2.76	2.63	1126 X 6'
8' x 10'	3.5/0.089	3M1126E-ND	5.81	5.23	4.30	1126 8'X10'	
1/4' x 18 yds	Acryl, leitend	2.6/0.066	3M1181A-ND	9.68	8.31	7.20	1181 X 1/4'
1/2' x 18 yds		2.6/0.066	3M1181B-ND	19.34	16.58	14.37	1181 X 1/2'
1' x 18 yds		2.6/0.066	3M1181C-ND	38.69	35.38	33.17	1181 X 1'
1' x 1 yd		2.6/0.066	3M1181C-1YD-ND	3.38	2.58	2.46	1181 X 1'
6' x 18 yds	2.6/0.066	3M1181D-ND	184.35	172.83	161.31	1181 X 6'	
6' x 1'	2.6/0.066	3M1181D-1FT-ND	5.33	4.27	3.85	1181 X 6'	
1' x 18 yds	Acryl, leitend, doppelseitig	3.5/0.089	3M1182C-ND	46.41	42.44	39.79	1182 X 1'
1' x 1 yd		3.5/0.089	3M1182C-1YD-ND	4.05	3.10	2.95	1182 X 1'
6' x 18 yds		3.5/0.089	3M1182D-ND	221.10	207.28	193.46	1182 X 6'
6' x 1'		3.5/0.089	3M1182D-1FT-ND	6.40	5.12	4.61	1182 X 6'
1' x 36 yds	Acryl, nicht leitend	2.6/0.066	3M1194C-ND	37.21	34.02	31.90	1194 X 1'
1' x 1 yd		2.6/0.066	3M1194C-1YD-ND	2.07	1.48	1.33	1194 X 1'
6' x 36 yds		2.6/0.066	3M1194D-ND	141.37	132.54	123.71	1194 X 6'
6' x 1'		2.6/0.066	3M1194D-1FT-ND	2.46	1.84	1.64	1194 X 6'
7.7' x 10'	2.6/0.066	3M1194E-ND	9.83	8.85	7.28	1194 7.7'X10'	
Verzinttes Kupferfolienband							
1' x 18 yds	Acryl, leitend	2.6/0.066	3M1183C-ND	41.40	37.85	35.49	1183 X 1'
1' x 1 yd		2.6/0.066	3M1183C-1YD-ND	3.61	2.76	2.63	1183 X 1'
6' x 18 yds		2.6/0.066	3M1183D-ND	197.19	184.87	172.54	1183 X 6'
6' x 1'	2.6/0.066	3M1183D-1FT-ND	5.71	4.57	4.11	1183 X 6'	
Geprägtes Kupferfolienband							
1' x 18 yds	Acryl, nicht leitend	4.0/0.102	3M1245C-ND	33.52	30.65	28.74	1245 X 1'
1' x 1 yd		4.0/0.102	3M1245C-1YD-ND	3.20	2.40	2.13	1245 X 1'
6' x 18 yds		4.0/0.102	3M1245D-ND	159.67	149.70	139.72	1245 X 6'
6' x 1'		4.0/0.102	3M1245D-1FT-ND	4.62	3.70	3.33	1245 X 6'
Geprägtes Aluminiumfolienband							
1' x 18 yds	Acryl, nicht leitend	5.0/0.127	3M1267C-ND	36.79	33.64	31.54	1267 X 1'
1' x 1 yd		5.0/0.127	3M1267C-1YD-ND	3.21	2.46	2.34	1267 X 1'
6' x 18 yds		5.0/0.127	3M1267D-ND	175.28	164.33	153.37	1267 X 6'
6' x 1'		5.0/0.127	3M1267D-1FT-ND	5.07	4.06	3.66	1267 X 6'
Geprägtes verzinttes Kupferfolienband							
1' x 18 yds	Acryl, nicht leitend	4.0/0.102	3M1345C-ND	37.61	34.39	32.24	1345 X 1'
1' x 1 yd		4.0/0.102	3M1345C-1YD-ND	3.28	2.51	2.39	1345 X 1'
6' x 18 yds		4.0/0.102	3M1345D-ND	179.20	168.00	156.80	1345 X 6'
6' x 1'		4.0/0.102	3M1345D-1FT-ND	5.19	4.15	3.74	1345 X 6'

Größe	Klebstofftyp	Absorberdicke mils/mm	Digi-Key Teile-Nr.	Stückpreis			3M Teile-Nr.
				1	5	10	
Goldbeschichtetes Polyestergewebeband							
6' x 54.5 yds	Acryl, leitend	4.3/0.110	3M2190D-ND	603.47	561.86	541.05	AU-2190 X 6'
6' x 1'		4.3/0.110	3M2190D-1FT-ND	6.37	5.10	4.59	AU-2190 X 6'
Verkupertes Polyester-Ripstop-Gewebeband							
1' x 10.9 yds	Acryl, leitend, doppelseitig	4.3/0.110	3M7001C-ND	67.05	63.11	59.16	X-7001 X 1'
1' x 1'		4.3/0.110	3M7001C-1FT-ND	3.32	2.54	2.42	X-7001 X 1'
6' x 10.9 yds		4.3/0.110	3M7001D-ND	354.95	331.29	307.63	X-7001 X 6'
6' x 1'		4.3/0.110	3M7001D-1FT-ND	15.20	12.67	11.95	X-7001 X 6'
Nickel auf verkupertem Polyester-Ripstop-Gewebeband							
1' x 54.5 yds	Acryl, leitend	4.3/0.110	3M3190C-ND	104.58	98.05	91.51	CN 3190 X 1'
1' x 1'		4.3/0.110	3M3190C-1FT-ND	1.40	1.00	.90	CN 3190 X 1'
6' x 54.5 yds		4.3/0.110	3M3190D-ND	546.77	509.06	490.21	CN 3190 X 6'
6' x 1'		4.3/0.110	3M3190D-1FT-ND	5.77	4.62	4.16	CN 3190 X 6'
10.3' x 10'	4.3/0.110	3M3190E-ND	4.03	3.63	2.98	CN-3190	
Kupfer/Nickel-beschichtetes Gewebeband							
9.8' x 10'	Acryl, leitend	2.4/0.06	3M3490E-ND	3.44	3.10	2.55	CN-3490
9.8' x 10'		4.3/0.110	3M4190E-ND	3.32	3.00	2.46	CN-4190
9.8' x 10'		2.0/0.05	3M4490E-ND	3.04	2.74	2.26	CN-4490
XYZ Achse Acryl Pad eCap							
7.7' x 10'	Acryl, vernickeltes Graphit	0,20 mm	3M7810A-ND	6.51	5.86	4.82	7810 0.20MM
7.7' x 10'		0,25 mm	3M7810B-ND	8.57	7.72	6.35	7810 0.25MM
7.7' x 10'		0,30 mm	3M7810C-ND	9.21	8.29	6.82	7810 0.30MM
eCAP 7830N - PET Gewebe-Pads, XYZ-AXIS (leitende Dichtungen)							
9.45' x 54.5 yds	Acryl, vernickeltes Graphit	0,2 mm	3M7830A-ND	713.54	662.57	649.83	ECAP 7830N .2
9.45' x 1'		0,2 mm	3M7830A-1FT-ND	7.79	6.24	5.62	ECAP 7830N .2
9.45' x 54.5 yds		0,3 mm	3M7830B-ND	826.89	767.83	753.07	ECAP 7830N .3
9.45' x 1'		0,3 mm	3M7830B-1FT-ND	9.03	7.23	6.51	ECAP 7830N .3
EMI-Absorber-Pads							
8.26' x 16.35 yds	Acryl, nicht leitend	0,10 mm	3M5010D-ND†	676.96	628.60	616.52	AB-5010 X 8.26'
8.26' x 1'		0,10 mm	3M5010D-1FT-ND†	19.72	16.76	15.78	AB-5010 X 8.26'
8.26' x 11.7'		0,10 mm	3M5010E-ND†	6.99	6.29	5.18	AB5010S
8.26' x 16.35 yds		0,20 mm	3M5020D-ND†	709.58	658.90	646.23	AB-5020 X 8.26'
8.26' x 1'	Acryl, nicht leitend	0,20 mm	3M5020D-1FT-ND†	20.67	17.57	16.54	AB-5020 X 8.26'
8.26' x 11.7'		0,20 mm	3M5020E-ND†	8.67	7.81	6.42	AB5020
8.26' x 11.7'		0,30 mm	3M5030D-1FT-ND†	23.75	20.20	19.01	AB-5030 X 8.26'
8.26' x 11.7'		0,30 mm	3M5030E-ND†	10.17	9.16	7.53	AB5030
8.26' x 16.35 yds	Acryl, nicht leitend	0,50 mm	3M5050D-ND†	937.95	870.96	854.21	AB-5050 X 8.26'
8.26' x 1'		0,50 mm	3M5050D-1FT-ND†	27.32	23.22	21.86	AB-5050 X 8.26'
8.26' x 11							