



Quarze



Serie ABM8 – SMD-Quarze, 3,2 x 2,5 (Forts.)

Table with columns: Frequenz (MHz), Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 10, 50), Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“ 1000, Abracon Teile-Nr.

Serie ABM8G – SMD-Quarze, 3,2 x 2,5

Abm. in mm.

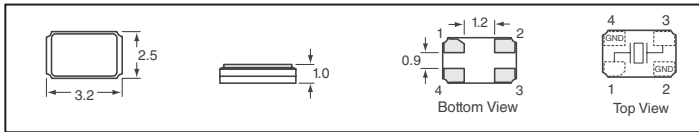


Table with columns: Technische Daten der Serie, Frequenzstabilität, Frequenztoleranz, Betriebstemperatur, Lastkapazität.

Main table for ABM8G series with columns: Frequenz (MHz), Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 10, 50), Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“ 1000, Abracon Teile-Nr.

Serie ABM9 – SMD-Quarze für HF-Transceiver, 4,0 x 2,5

Abm. in mm.

 


Table with columns: Technische Daten: • Frequenzstabilität: ±10 ppm • Frequenztoleranz: ±10 ppm bei 25 °C • Betriebstemperaturbereich: -40 °C – 85 °C • Lastkapazität: 10,0 pF

Table with columns: Frequenz (MHz), Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 10, 50), Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“ 1000, Abracon Teile-Nr.

Serie ABM10 – SMD-Quarze, 2,5 x 2,0

Abm. in mm.

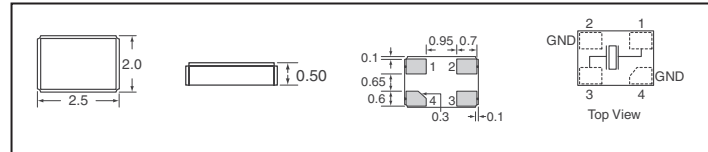


Table with columns: Technische Daten der Serie, Frequenzstabilität, Frequenztoleranz, Betriebstemperatur, Lastkapazität.

Main table for ABM10 series with columns: Frequenz (MHz), Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 10, 50), Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“ 1000, Abracon Teile-Nr.

Serie ABM11 – SMD-Quarze, 2,0 x 1,6

Abm. in mm.

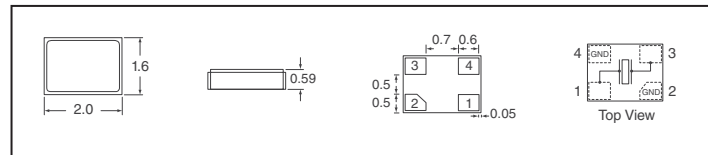


Table with columns: Technische Daten: • Frequenzstabilität: ±15 ppm; -20 °C – 70 °C • Frequenztoleranz: ±15 ppm • Betriebstemperaturbereich: -20 °C – 70 °C • Lastkapazität: 10,0 pF

Main table for ABM11 series with columns: Frequenz (MHz), Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 10, 50), Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“ 1000, Abracon Teile-Nr.

Serie ABM11 – SMD-Quarze, 1,6 x 1,2

Abm. in mm.

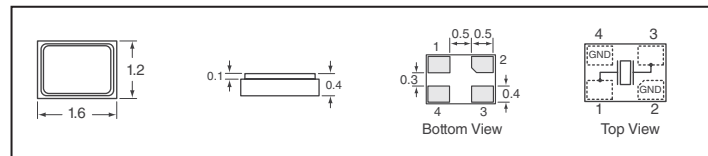


Table with columns: Technische Daten: • Frequenzstabilität: ±20 ppm; -20 °C – 70 °C • Frequenztoleranz: ±20 ppm • Betriebstemperaturbereich: -20 °C – 70 °C • Lastkapazität: 8 pF

Main table for ABM11 series with columns: Frequenz (MHz), Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 10, 50), Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“ 3000, Abracon Teile-Nr.

(Forts.)

Digi-Reel Die meisten vom Kunden bestellten SMT-Teile stehen in der gewünschten Menge auf Digi-Reel zur Verfügung. Für Digi-Reel-Teilenummer 1-ND zu 6-ND bzw. CT-ND zu DKR-ND ändern. Für weitere Informationen siehe Digi-Key Services auf Seite 2.

Kostenloser Versand für Bestellungen über 65 €! Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zollgebühren.

(DE2011-DE) 1601