



PulseGuard® SMD ESE-Unterdrücker

ESE-Unterdrückung bietet elektronischen Geräten Schutz vor elektrostatischen Entladungen (ESE)...

0402 - Serie PGB1 Technische Daten: • Dauerbetriebsspannung: max. 12 V DC • Begrenzungsspannung (1): typ. 250 V • Spitzen-Auslösespannung (2): typ. 1000 V...

0402 - Serie PGB2 Technische Daten: • Dauerbetriebsspannung: max. 12 V DC • Begrenzungsspannung (1): typ. 40 V • Auslösespannung (2): typ. 250 V...

0603 - Serie PGB1 Technische Daten: • Dauerbetriebsspannung: max. 24 V DC • Begrenzungsspannung (1): typ. 150 V • Spitzen-Auslösespannung (2): typ. 500 V...

SOT-23 - Serie PGB1 Technische Daten: • Dauerbetriebsspannung: max. 24 V DC • Begrenzungsspannung (1): typ. 150 V • Spitzen-Auslösespannung (2): typ. 500 V...



TeleLink® 0461 SMD-Sicherungen und Clip-Bausatz Serie 0159

Technische Daten: • Max. Nennspannung: 600 V • Betriebstemperatur: -55 bis 125 °C • Material: Sicherungskörper: Keramik...


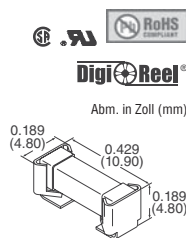


Table with 5 columns: Strom-rate, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück, Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“

Verbesserte TeleLink® Slo-Blo® SMD-Sicherungen Serie 0461E

Mit optimierten Öffnungszeiten bei bestimmten Überlastzuständen arbeitet diese verbesserte TeleLink®-Sicherung im Einklang mit den neuen SiDActor® Stoßspannungsunterdrücker-Produkten von Littelfuse im OFN-Gehäuse.

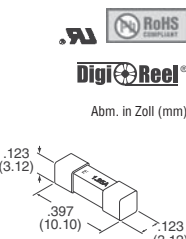

Technische Daten: • Nennspannung: 600 V • Material: Körper: Keramik; Anschlüsse: versilberte Messingkappen • Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis 125 °C

Table with 5 columns: Strom-rate, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück, Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“

„0402“ (1005) SlimLine™ SMD-Dünnschichtsicherungen Serie 0435

Technische Daten: • Nennspannung: 32 V • Betriebstemperatur: -55 bis 90 °C • Material: Körper: Epoxid-Substrat; Anschlüsse: Kupfer/Nickel/Zinn-Blei Deckschicht...


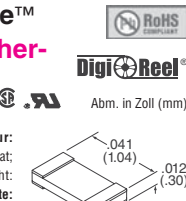


Table with 5 columns: Strom-rate, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück, Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“

„0603“ (1608) SlimLine™ SMD-Dünnschicht Serie 0467

Die bleifreie SlimLine-Sicherung 0603 entspricht den Umweltnormen der Elektronikindustrie bezüglich Bleireduzierung. Eine auf einer Legierung basierte Schmelzleiter-Konstruktion bietet ausgezeichnete Einschalt-Halteigenschaften (I²t) im Vergleich zu Keramik- oder Glas-sicherungsprodukten 0603.

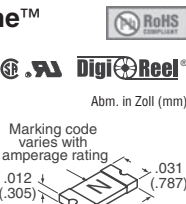

Technische Daten: • Nennspannung: 32 V AC/DC • Betriebstemperatur: -55 bis 90 °C • Konstruktionsmaterial: Körper: hochentwickeltes Substrat für hohe Temperaturen...

Table with 5 columns: Strom-rate, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück, Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“

Table with 5 columns: Strom-rate, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück, Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“

Table with 5 columns: Strom-rate, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück, Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“

Table with 5 columns: Strom-rate, Kennzeichnungscode, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück, Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“

• 467-KIT-ND Digi-Key® Serie 467 Sicherung Superlink SlimLine™ bleifrei Je 10 der angegebenen Teile, zuzüglich eines Kunststoff-Aufbewahrungskastens. 134.48

„0603“ (1608) SMD Hochtemperatursicherungen Serie 0438

Technische Daten: • Max. Nennspannung: 32 V • Betriebstemperatur: -55 bis 150 °C • Material: Körper: hochentwickelte Keramik; Anschlüsse: Ag/Ni/Sn • Elementabdeckungsbeschichtung: bleifreies Glas

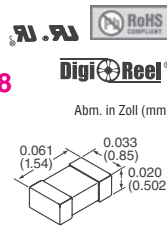


Table with 5 columns: Strom-rate, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück, Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“

Table with 5 columns: Strom-rate, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück, Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“

„0603“ (1608) Einschaltstrom-Standardhaltungs-SMD-Sicherungen Serie 0441

Technische Daten: • Max. Nennspannung: 32 V • Betriebstemperatur: -55 °C bis 150 °C • Material: Körper: hochentwickelte Keramik; Anschlüsse: Ag/Ni/Sn • Elementabdeckungsbeschichtung: bleifreies Glas

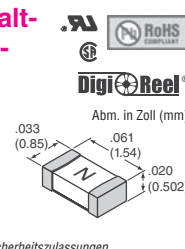


Table with 5 columns: Strom-rate, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück, Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“

Table with 5 columns: Strom-rate, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück, Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“

„1206“ (3216) SMD-Hochtemperatursicherungen Serien 0437 und 0469

Technische Daten: • Nennspannung: Serie 0437: (0.250 mA bis 0.375 mA) 125 V; (0.500 mA bis 2 A) 63 V; (2.5 A bis 8 A) 32 V Serie 0469: (4 A bis 5 A) 32 V; (6 A - 8 A) 24 V • Betriebstemperatur: -55 °C bis 150 °C • Material: Körper: hochentwickelte Keramik; Anschlüsse: bleifreies Glas

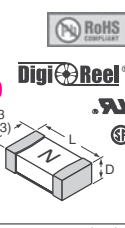


Table with 5 columns: Strom-rate, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück, Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“

Table with 5 columns: Strom-rate, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück, Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“

Table with 5 columns: Strom-rate, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück, Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“

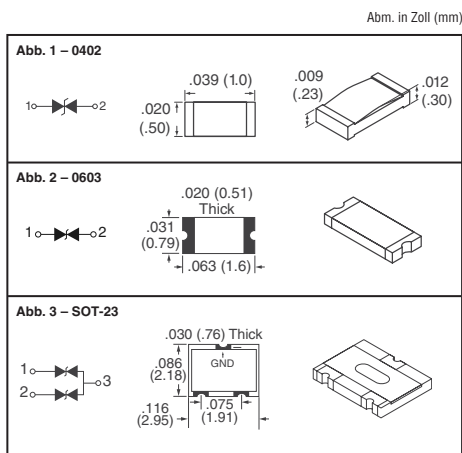


Table with 5 columns: Abb., Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück, Gegurtet auf Rolle Menge, Preisangaben, Littelfuse Teile-Nr.

TeleLink® SMD-Sicherungen Serie 0461

Oberflächenmontierbarer Überstromschutz schützt vor Blitzeinschlägen und entspricht den Power-Cross-Anforderungen. Erfüllt Power-Cross-Anforderungen für Standalone-Geräte gemäß UL 60950, 3. Ausgabe (früher UL 1459)...

Technische Daten: • Nennspannung: 600 V • Betriebstemperaturbereich: -55 bis 125 °C • Material: Körper: Keramik; Anschlüsse: versilberte Messingkappen

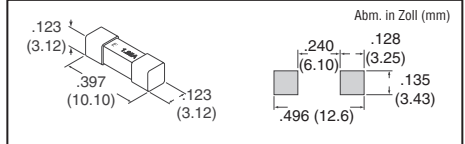


Table with 5 columns: Strom-rate, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück, Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“

Digi-Reel® Die meisten vom Kunden bestellten SMT-Teile stehen in der gewünschten Menge auf Digi-Reel® zur Verfügung...

Kostenloser Versand für Bestellungen über 65 €! Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zollgebühren.

(DE2011-DE) 2331