


Abb.	Beschreibung	Digi-Key Teile-Nr.	Stückpreis			APEM Teile-Nr.
Fingerbedienung						
Widerstandspotentiometer						
1	Keine Taste, mit Manschette, Mini	679-2257-ND	78.77	75.95	73.14	M11L061P
2	2 Achsen mit Tasten, Mini	679-2258-ND	91.90	88.63	85.35	M21C051P
3	3 Achsen ohne Tasten, Mini	679-2259-ND	114.76	110.67	106.57	M31C0M1P
	3 Achsen mit Manschette und Taste, Mini	679-2260-ND	129.12	124.51	119.90	M41L0M1P
12	3 Achsen ohne Tasten, Mini	679-2504-ND	122.19	117.83	113.47	M31L081P
	3 Achsen ohne Tasten, Standard	679-2502-ND	55.34	53.37	51.39	S30L081P
Serie HFX I, Halleffekt, berührungslos						
4	2 Achsen, Ballspitze	679-2261-ND	102.81	99.15	95.47	HFX-10S10
5	2 Achsen, keine Taste	679-2262-ND	99.60	96.05	92.50	HFX-11S10
6	2 Achsen, keine Taste, USB	679-2509-ND	159.24	152.66	149.67	HFX-11S00-U
	2 Achsen, mit Taste	679-2263-ND	119.26	115.01	110.75	HFX-22S10
7	3 Achsen, keine Taste	679-2503-ND	101.79	98.16	94.52	HFX-33R13
	3 Achsen, keine Taste	679-2264-ND	140.29	134.49	131.85	HFX-33S10
	3 Achsen, 1 Taste	679-2265-ND	158.96	152.39	149.40	HFX-44S10
	3 Achsen, 2 Tasten	679-2266-ND	163.52	156.77	153.70	HFX-45S10
	3 Achsen, Flachprofil	679-2267-ND	140.29	134.49	131.85	HFX-36S10
	3 Achsen, 2 Tasten, USB	679-2507-ND	166.85	159.95	156.81	HFX-45S00-U
HFX T-Griff-Überblendregler						
8	T-Griff-Überblendregler	679-2284-ND	122.94	118.55	114.16	TBF-PO
Serie TS						
13	Eine Achse, Castle, Mini	679-2500-ND	55.34	53.37	51.39	TS-1D1U00A-1293
	Quadratisch, Castle, Mini	679-2501-ND	55.34	53.37	51.39	TS-1D1S00A-1294
Handgreifbedienung						
Serie HFX II, Halleffekt, berührungslos						
4	2 Achsen, Ballspitze	679-2268-ND	180.79	173.31	169.92	HFX2-10S10
5	2 Achsen, keine Taste	679-2269-ND	178.02	170.66	167.31	HFX2-11S10
6	2 Achsen, mit Taste	679-2270-ND	199.66	191.41	187.65	HFX2-22S10
7	3 Achsen, 1 Taste	679-2271-ND	176.67	169.37	166.05	HFX2-44S10
	3 Achsen, 2 Tasten	679-2272-ND	183.58	176.00	172.55	HFX2-45S10
	3 Achsen, Flachprofil	679-2273-ND	171.04	163.97	160.75	HFX2-36S10
Serie HFX III, berührungslos						
4	2 Achsen, Ballspitze	679-2274-ND	270.00	258.83	253.76	MS-10N00S000
7	2 Achsen, Flachprofil, keine Taste	679-2275-ND	285.22	273.43	268.07	MS-23N00S000
	3 Achsen, Flachprofil, 2 Tasten	679-2277-ND	379.38	363.69	356.56	MS-54W00S000
9	2 Achsen, Stabgriff, 2 Tasten	679-2276-ND	325.38	311.93	305.81	MS-42N20S000
Serie HFX IV, berührungslos						
9	2 Achsen, Stabgriff, 2 Tasten	679-2278-ND	466.60	447.31	438.54	HG-2120S000
10	2 Achsen, 4 Tasten	679-2279-ND	469.92	450.49	441.66	HG-3340S000
	2 Achsen, 4 Tasten, USB-Steckverbinder	679-2281-ND	550.08	527.34	517.00	HG-3340S000-U
11	3 Achsen, 2 Tasten, Daumenrad, Trigger	679-2280-ND	523.82	502.16	492.32	HG-4321S000-T
	3 Achsen, 2 Tasten, Daumenrad, Trigger, USB-Steckverbinder	679-2282-ND	627.22	601.28	589.49	HG-4321S000-T-U
Serie THX						
14	Drossel mit einer Achse, 1 Taste, kurzer Stabgriff	679-2506-ND	436.15	418.11	409.91	THX-32N1001D0
Serie HG						
15	2 Achsen, Ballspitze	679-2508-ND	428.80	411.08	403.02	HG-1000S000-U

Daumenräder




Abb.	Beschreibung	Digi-Key Teile-Nr.	Stückpreis			APEM Teile-Nr.
			1	25	100	
1	Schalter, Daumenrad, rot	679-2285-ND	65.59	60.91	58.56	HTW-00-RED
	Schalter, Daumenrad, blau	679-2286-ND	65.59	60.91	58.56	HTW-00-BLUE
	Schalter, Daumenrad, schwarz	679-2287-ND	65.59	60.91	58.56	HTW-00-BLACK
2	Wippschalter	679-2288-ND	69.96	64.97	62.47	500-252
3	4-Wege-Hutschalter	679-2289-ND	23.42	21.87	20.31	500-526

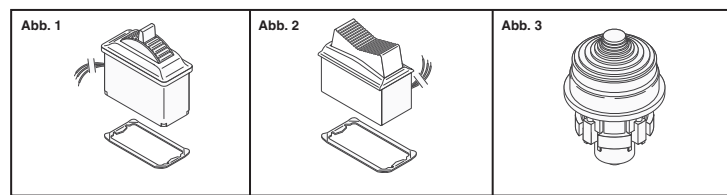

Serie LP und R Trackball




Abb.	Beschreibung	Digi-Key Teile-Nr.	Stückpreis			APEM Teile-Nr.
			1	10	25	
1	Trackball 1", schwarz, PS/2	679-2290-ND	121.41	117.08	112.74	LP1003EXXH00
	Trackball 1", rot hintergrundbeleuchtet, USB	679-2292-ND	143.27	138.16	133.04	LP1007EXXH00-R
	Trackball 1", blau hintergrundbeleuchtet, PS/2	679-2293-ND	131.61	126.91	122.21	LP1003EXXH00-B
	Trackball 1", schwarz, USB mit 3-Tastenleiste	679-2291-ND	145.80	139.77	137.03	LP1007EXXH00
3	Trackball 1,5", blau hintergrundbeleuchtet, USB	679-2296-ND	156.53	150.06	147.12	R1507F20V00-B
	Trackball 1,5", schwarz, USB	679-2297-ND	143.27	138.16	133.04	R1507F20V00

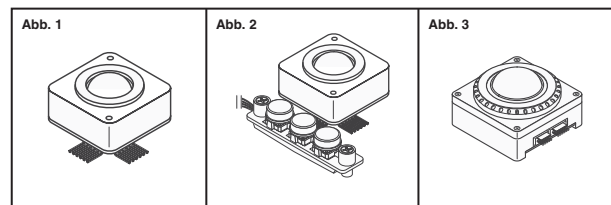

Desktop



Abb.	Beschreibung	Digi-Key Teile-Nr.	Stückpreis			APEM Teile-Nr.
			1	10	25	
1	Trackball, Desktop, PS/2, grau	679-2294-ND	157.01	150.52	147.57	DT2253X20V00
	Trackball, Desktop, USB, schwarz	679-2295-ND	166.70	159.81	156.68	DT2257X20V00-BLK
2	Joystick, IP, Desktop, USB, schwarz	679-2283-ND	258.57	247.88	243.02	100-550-BLK-RF
	Joystick, IP, Desktop, USB, grau	679-2505-ND	237.81	227.97	223.50	100-550-GRY-RF

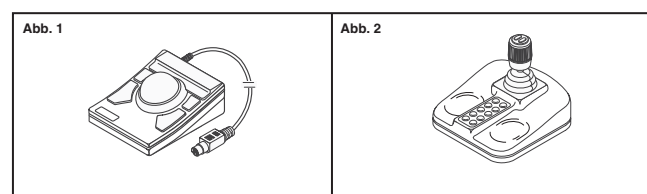

Kostenloser Versand für Bestellungen über 65 €!  
Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zollgebühren.

(DE2011-DE) 2435