


**Caractéristiques :** • Dorure sélective de 15 micro-pouces • Isolant en thermoplastique renforcé à la fibre de verre d'inflammabilité classée UL 94V-0 • Couleur : noir • Matériau des contacts : les pièces non conformes à RoHS sont en bronze phosphoreux ; les pièces conformes à RoHS sont en alliage de cuivre • Contacts à « placage postérieur » ; pas de bord nu.

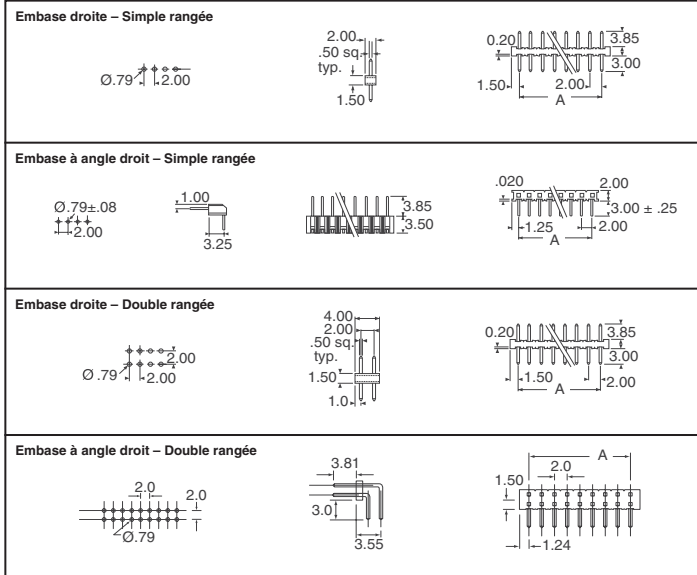

**Embases pleine longueur du fabricant, disponibles en versions à plusieurs broches**

**Pour acheter une embase à broche personnalisée...**

Dim. A (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix 1	Prix 10	Prix 100	N° de référence NorComp
<b>Embase droite simple rangée — 36 broches</b>					
70.0	2663S-36-ND	2.77	18.46	150.49	26633601RP2
<b>Embase à angle droit simple rangée — 36 broches</b>					
70.0	2763R-36-ND	2.77	18.46	150.49	27633602RP2
<b>Embase droite double rangée — 72 broches</b>					
70.0	2664S-36-ND	5.18	44.92	380.13	26647201RP2
<b>Embase à angle droit double rangée — 72 broches</b>					
70.0	2764R-36-ND	7.19	62.32	527.34	27647202RP2

ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3
N° de référence Digi-Key	Prix de base	Pin Adder#
2663S-XX-ND	.856	.051
2763R-XX-ND	.831	.051
2664S-XX-ND	1.610	.094
2764R-XX-ND	2.338	.128

REMARQUE : Les prix calculés peuvent varier en raison des fluctuations des taux de change.

# Additionneur de broches

**Comment commander des embases de 2 mm — en 4 étapes faciles**

**Q. Comment commander une embase 2663S à 16 broches ?**

**A. Appeler Digi-Key pour obtenir le prix ou déterminer vous-même le coût.**

**Étape 1.** Sélectionner le « numéro de référence Digi-Key » voulu et le nombre de broches souhaitées.

**Étape 2.** Commencer par le « prix de base » approprié du numéro de référence de pièce sélectionné (consulter le tableau).

**Étape 3.** Multiplier le nombre de broches voulues (moins un) par « Additionneur de broches » du numéro de référence sélectionné (consulter le tableau).

**Étape 4.** Ajouter les montants des étapes 2 et 3 pour obtenir le coût final !

2 □ □ □ □ - □ □ □ - ND

Référence de pièce de base □ Nombre de broches désiré par rangée

NOTRE EXEMPLE		VOTRE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DIGI-KEY	
Étape 1.	2663S-16-ND	Étape 1.	2 _ _ _ _ - ND
Étape 2.	1,01	Étape 2.	_____
Étape 3.	15 x 0,06 = 0,90	Étape 3.	x = _____
Étape 4.	Votre coût = 1,91	Étape 4.	Votre coût = _____

**REMARQUE :** pour des quantités supérieures ou égales à 10, appelez Digi-Key.

**Shunts de 2 mm**



**Matériaux :** • Matériau du boîtier : thermoplastique renforcé à la fibre de verre, inflammabilité classée UL 94V-0 • Couleur : noir • Matériau des contacts : alliage de cuivre haute performance

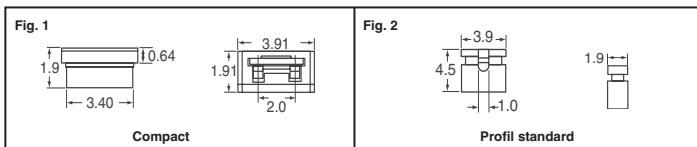



Fig.	Finition	N° de référence Digi-Key	Prix 1	Prix 10	Prix 100	Prix 500	N° de référence NorComp
1	Étain Or*	LP1-006E-ND	.68	4.03	28.08	122.39	810-002-LP1R006
		LP1-001E-ND	.83	5.07	37.01	158.77	810-002-LP1R001
2	Or*	SP2-001E-ND	.70	4.19	29.73	125.78	810-002-SP2L001

\* Plaquée de 30 µ or

**Prises 2 mm**

**Caractéristiques :**

• Prise montée sur circuit imprimé • Entre-axe de broches de 0,079" (2 mm) pour économiser l'espace • Offertes en rangée simple et rangée double • Dorure sélective de 15 micro-pouces • Isolant et boîtier en thermoplastique renforcé à la fibre de verre d'inflammabilité classée UL 94V-0 • Couleur : noir • Matériau des contacts : bronze phosphoreux

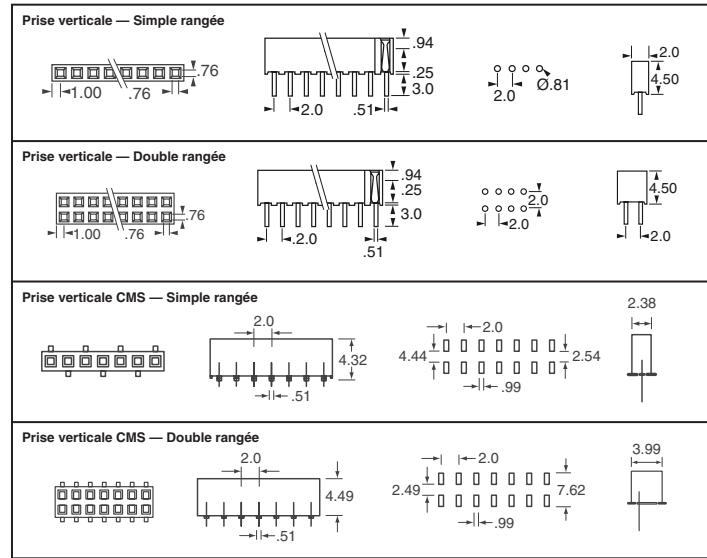

Nb. de positions	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence NorComp
		1	10	100	
<b>Prise verticale simple rangée — Conforme à RoHS</b>					
2	2563S-02-ND	1.52	.98	.75	25630201RP2
3	2563S-03-ND	1.61	1.07	.83	25630301RP2
4	2563S-04-ND	1.75	1.14	.90	25630401RP2
5	2563S-05-ND	1.90	1.27	1.00	25630501RP2
6	2563S-06-ND	2.01	1.36	1.06	25630601RP2
7	2563S-07-ND	2.17	1.43	1.16	25630701RP2
8	2563S-08-ND	2.29	1.55	1.26	25630801RP2
9	2563S-09-ND	2.41	1.64	1.29	25630901RP2
10	2563S-10-ND	2.60	1.77	1.39	25631001RP2
11	2563S-11-ND	2.67	1.78	1.45	25631101RP2
12	2563S-12-ND	2.82	1.88	1.54	25631201RP2
14	2563S-14-ND	3.00	2.07	1.69	25631401RP2
15	2563S-15-ND	3.17	2.19	1.79	25631501RP2
20	2563S-20-ND	3.66	2.53	2.06	25632001RP2
28	2563S-28-ND	4.58	3.35	2.74	25632801RP2
36	2563S-36-ND	5.15	3.77	3.08	25633601RP2
<b>Prise verticale double rangée</b>					
18	2064S-09-ND	3.21	2.88	2.37	2064-18-01-P2
<b>Prise verticale double rangée — Conforme à RoHS</b>					
4	2564S-02-ND	1.60	1.03	.80	25640401RP2
6	2564S-03-ND	2.04	1.38	1.07	25640601RP2
8	2564S-04-ND	2.29	1.55	1.26	25640801RP2
10	2564S-05-ND	2.60	1.77	1.39	25641001RP2
12	2564S-06-ND	2.82	1.88	1.54	25641201RP2
14	2564S-07-ND	3.05	2.11	1.72	25641401RP2
16	2564S-08-ND	3.34	2.31	1.88	25641601RP2
18	2564S-09-ND	3.66	2.53	2.06	25641801RP2
20	2564S-10-ND	3.85	2.68	2.20	25642001RP2
22	2564S-11-ND	4.12	2.88	2.36	25642201RP2
24	2564S-12-ND	4.38	3.11	2.55	25642401RP2
30	2564S-15-ND	4.46	3.23	2.65	25643001RP2
50	2564S-25-ND	4.58	3.35	2.74	25645001RP2
72	2564S-36-ND	9.20	7.00	6.00	25647201RP2
<b>CMS verticale simple rangée — Conforme à RoHS</b>					
4	2863S-04-ND	.98	.62	.46	28630406RP2
6	2863S-06-ND	1.16	.74	.55	28630606RP2
8	2863S-08-ND	1.47	.94	.72	28630806RP2
10	2863S-10-ND	1.60	1.03	.80	28631006RP2
12	2863S-12-ND	1.85	1.23	.97	28631206RP2
13	2863S-13-ND	2.12	1.44	1.11	28631306RP2
15	2863S-15-ND	2.34	1.59	1.29	28631506RP2
<b>CMS verticale double rangée — Conforme à RoHS</b>					
8	2864S-08-ND	1.37	.88	.67	28640806RP2
12	2864S-12-ND	1.64	1.09	.84	28641206RP2
16	2864S-16-ND	2.07	1.40	1.08	28641606RP2
20	2864S-20-ND	2.29	1.55	1.26	28642006RP2
24	2864S-24-ND	2.67	1.78	1.45	28642406RP2
26	2864S-26-ND	3.05	2.11	1.72	28642606RP2
30	2864S-30-ND	3.36	2.33	1.90	28643006RP2

**Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.**

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111