 


Nb de positions	Dim. A pouces (mm)	Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1 25	N° de référence AMP
Connecteurs à verrou, profil bas CHAMP® - Plastique					
Verrou à vis — Conforme à RoHS					
14	1.750 (44.45)	Fiche	A24213-ND	12.75 10.20	553596-1
14	1.750 (44.45)	Prise	A24214-ND	12.86 10.29	553597-1
24	2.175 (55.25)	Fiche	A1559-ND	12.15 9.73	553598-1
24	2.175 (55.25)	Prise	A1561-ND	13.85 11.08	553599-1
36	2.685 (68.20)	Fiche	A1563-ND	19.78 15.83	553600-1
36	2.685 (68.20)	Prise	A1565-ND	14.06 11.25	553601-1
50	3.280 (83.31)	Fiche	A1567-ND	8.39 6.71	553602-1
50	3.280 (83.31)	Prise	A1569-ND	9.47 7.58	553603-1
64	3.875 (98.43)	Prise	A24190-ND	76.65 61.33	552838-1
Verrou à anse — Conforme à RoHS					
36	2.685 (68.20)	Fiche	A1564-ND	12.62 10.10	554084-1
64	3.651 (92.74)	Fiche	A24221-ND	75.55 60.45	552933-1
Montage sur panneau — Conforme à RoHS					
24	2.175 (55.25)	Fiche	A24215-ND	12.05 9.64	554103-1
24	2.175 (55.25)	Prise	A24216-ND	13.85 11.08	554088-1
36	2.685 (68.20)	Prise	A1566-ND	15.78 12.63	554089-1
50	3.280 (83.31)	Prise	A1570-ND	6.99 5.60	554090-1
64	3.875 (98.43)	Prise	A24191-ND	46.78 37.43	552843-1
Connecteurs à verrou, montage sur panneau, blindés CHAMP® - Plastique					
Verrou à vis, pré-monté					
24	2.205 (56.01)	Prise, 6-32	A33597-ND	14.48 11.59	5554434-1
50	3.310 (84.07)	Prise, 4-40	A1557-ND	18.51 14.81	554436-2
50	3.310 (84.07)	Prise, 4-40	A33598-ND	15.91 12.73	5554436-2
Verrou à anse, pré-monté — Conforme à RoHS					
36	2.715 (68.96)	Prise, 4-40	A33599-ND	14.38 11.51	5554346-2
36	2.715 (68.96)	Prise, 4-40	A33600-ND†	14.38 11.51	5555983-1
50	3.310 (84.07)	Prise, 4-40	A24219-ND†	8.16 6.53	554902-1
Verrou à vis, pièces individuelles					
24	2.380 (60.45)	Prise	A1558-ND	16.12 12.90	554349-1
24	2.380 (60.45)	Prise	A33601-ND	14.48 11.59	5554349-1
36	2.380 (60.45)	Prise	A33602-ND	14.68 11.74	5554348-1
Kit d'accessoires — Conforme à RoHS					
		Verrou à anse, 4-40 UNC x 0,500" (12,70 mm)	A33605-ND	2.06 1.65	5552561-3
		Montage sur panneau avant, verrou à vis métrique	A33606-ND	4.24 3.39	5553636-3
		Montage sur panneau arrière, verrou à vis métrique	A33607-ND	5.46 4.38	5553636-3
		Verrou à vis blindé, montage arrière, 4-40	A33608-ND	4.62 3.70	5554272-1
		Verrou à vis blindé, montage arrière, métrique	A1579-ND	2.62 2.10	554808-1

◆ Conforme à RoHS † Sans bossage. Le bossage est un épaulement de 0,040" (1,02) à l'avant du blindage.

Kits de connecteurs CHAMP® AMP




Plage de câbles en pouces (mm)	Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1 25	N° de réf. AMP
Kits 50 positions avec couvercle effilé, plein ou multibrin				
0,550 max. (13,97)	Fiche, noire	A33609-ND	4.07 3.26	5552382-1
	Prise, noire	A33610-ND	9.91 7.93	5552383-1
.350 - .425 (8.89 - 10.80)	Fiche, noire	A33611-ND	2.96 2.38	5229912-1
	Prise, noire	A1572-ND	3.49 2.79	229913-1
	Prise, noire	A33612-ND	3.00 2.40	5229913-1
	Fiche, grise	A24326-ND	3.26 2.61	229912-4
	Fiche, grise	A33613-ND	3.30 2.65	5229912-4
	Prise, grise	A33614-ND	3.30 2.65	5229913-4
.425 - .500 (10.80 - 12.70)	Fiche avec couvercle antipoussière, noir	A33615-ND	3.17 2.54	1-5229912-1
	Prise avec couvercle antipoussière, noir	A24329-ND	3.68 2.96	1-229913-1
	Prise avec couvercle antipoussière, noir	A33616-ND	3.17 2.54	1-5229913-1
	Fiche, noire	A24332-ND	3.26 2.61	2-229912-1
	Fiche, noire	A33617-ND	3.37 2.70	2-5229912-1
	Prise, noire	A33618-ND	3.30 2.65	2-5229913-1
.350 - .425 (8.89 - 10.80)	Fiche avec couvercle antipoussière, noir	A24334-ND	3.41 2.73	3-229912-1
	Fiche avec couvercle antipoussière, noir	A33619-ND	3.47 2.78	3-5229912-1
	Prise avec couvercle antipoussière, noir	A33620-ND	3.90 3.12	3-5229913-1
	Fiche, noire	A24336-ND	4.39 3.51	552402-1
.350 - .425 (8.89 - 10.80)	Fiche, noire	A33621-ND	4.47 3.58	5552402-1
	Prise, noire	A33622-ND	6.01 4.82	5552403-1
	Connecteurs 50 positions CHAMP System 5 — Conformés à RoHS			
.51 (12.95)	Fiche, 24 AWG pleine, rouge	A24365-ND	17.56 14.05	1-558693-1
.350 - .680 (8.89 - 17.27)	Réducteur de tension 120°, amande claire	A24366-ND	4.60 3.68	569336-1
	Réducteur de tension 120°, noir	A24367-ND	2.50 2.00	569336-3
.650 - .750 (16.51 - 19.05)	Réducteur de tension 90°, Couvercle amande	A24368-ND	5.28 4.22	569335-1
	Connecteur 50 positions CHAMP avec serre-câble à sertir — Conforme à RoHS			
—	Adaptateur d'usure (ensemble fiche à prise)	A24372-ND	26.60 21.28	552705-1

Plage de câbles en pouces (mm)	Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1 25	N° de réf. AMP
Kits de matériel CHAMP-LOK — Conformés à RoHS				
—	Loquet de verrouillage, 36 ou 50 positions	A24338-ND	.40 .32	552723-1
—	Loquet de verrouillage, 14 ou 24 positions	A24339-ND	1.13 .91	552723-2
Connecteur dos à dos — Conforme à RoHS				
.380 - .400 (9.65 - 10.16)	Kit câble à câble 24 AWG, 50 pos.	A33624-ND	28.65 22.92	5553257-1
.300 - .375 (7.62 - 9.53)	Couvercle de type encliquetable, 24 positions	A2.4375-ND	6.39 5.12	554831-1
Adaptateurs de genres 50 positions — Conformés à RoHS				
—	Prise sans matériel J-Hook	A33625-ND	38.14 30.51	5554875-2
—	Fiche avec visserie J-Hook	A33626-ND	35.30 28.24	5554876-1
—	Fiche sans visserie J-Hook	A33627-ND	37.65 30.12	5554876-2

◆ Conforme à RoHS

Connecteurs CHAMP® AMP blindés

Bornes : plaqué or sélectivement sur un alliage cuivre extrêmement résistant plaqué de nickel, queues étamées.
Matériaux du boîtier et du couvercle : thermoplastique, noir

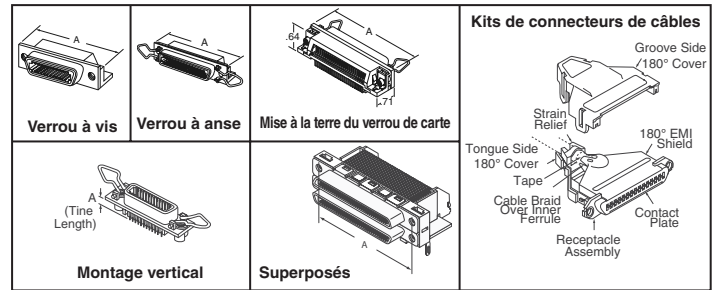

Nb de positions	Dim. A pouces (mm)	Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1 25	N° de réf. AMP
Verrou à vis pré-monté, angle droit					
24	2.205 (56.01)	Prise, standard, 6-32	A15016-ND	10.72 8.58	553811-1
24	2.205 (56.01)	Prise, standard, 6-32	A33628-ND	9.22 7.37	5553811-1
24	2.205 (56.01)	Prise, inverse, 6-32	A97700-ND	32.34 25.87	5553811-2
50	3.305 (83.95)	Prise, inverse, 4-40	A24295-ND	10.95 8.76	553813-4
50	3.305 (83.95)	Prise, standard, 4-40	A15001-ND	9.05 7.24	553813-3
50	3.305 (83.95)	Prise, standard, 4-40	A33631-ND	7.79 6.24	5553813-3
Verrou à vis pré-monté, superposé, à angle droit — Conforme à RoHS					
68	1.484 (37.70)	Prise M2	A97692-ND	27.60 22.08	5787962-1
Verrou à anse pré-monté, angle droit					
36	2.710 (68.83)	Prise, standard, 4-40	A24298-ND	18.07 14.45	555233-1
36	2.710 (68.83)	Prise, standard, 4-40	A33632-ND	19.72 15.78	555233-1
50	3.305 (83.95)	Prise, standard, 4-40	A33633-ND	9.85 7.88	5554901-1
Mise à la terre du verrou de carte, angle droit					
24	2.205 (56.01)	Verrou à vis, 6-32, standard	A24299-ND	10.44 8.36	554923-2
24	2.205 (56.01)	Verrou à vis, 6-32, standard	A33634-ND	8.98 7.19	554923-2
24	2.205 (56.01)	Verrou à vis, 6-32, inverse	A24300-ND	13.68 10.95	554923-1
24	2.205 (56.01)	Verrou à vis, 6-32, inverse	A33635-ND	11.76 9.41	554923-1
24	2.205 (56.01)	Verrou à vis, 6-32, inverse, profil bas	A33636-ND	14.31 11.46	555139-1
24	2.205 (56.01)	Verrou à vis, 6-32, standard, profil bas	A24302-ND	41.99 33.60	555139-2
24	2.205 (56.01)	Verrou à vis, 6-32, standard, profil bas	A33637-ND	36.76 29.41	555139-2
36	2.715 (68.96)	Verrou à anse, 4-40, standard	A24303-ND	8.94 7.15	555119-1
36	2.715 (68.96)	Verrou à anse, 4-40, standard	A33638-ND	8.56 6.85	555119-1
36	2.715 (68.96)	Verrou à anse, 4-40, standard	A33639-ND	8.96 7.17	555520-2
50	3.320 (84.33)	Verrou à vis, 4-40, standard	A24304-ND	14.91 11.93	557932-2
50	3.320 (84.33)	Verrou à vis, 4-40, standard	A33641-ND	12.82 10.25	5557932-2
50	3.320 (84.33)	Verrou à anse, 4-40, standard, montage sur panneau	A33640-ND	10.46 8.37	5555057-1
50	3.310 (84.07)	Verrou à anse, 4-40, standard	A15005-ND	10.88 8.71	555149-1
50	3.310 (84.07)	Verrou à anse, 4-40, standard	A33642-ND	9.32 7.46	555149-1
50	3.310 (84.07)	Verrou à anse, 4-40, inversé	A97693-ND	10.57 8.46	555149-3
Montage vertical					
24	.150 (3.81)	Verrou à vis, 6-32	A33643-ND	13.85 11.08	5554501-1
24	.215 (5.46)	Verrou à vis, 6-32	A24306-ND	24.25 19.40	554501-2
36	.215 (5.46)	Verrou à anse, 4-40	A54345-ND	11.90 9.53	5554145-4
50	.135 (3.43)	Verrou à anse, 4-40	A33646-ND	11.56 9.25	5554216-3
50	.200 (5.08)	Verrou à vis, 4-40	A24308-ND	14.10 11.29	554217-4
50	.200 (5.08)	Verrou à vis, 4-40	A33647-ND	12.14 9.71	5554217-4
Kit d'accessoires — Conforme à RoHS					
—	—	Vis à tête bombée, montage vertical (2 requises)	A24309-ND	3.54 2.83	554043-2
—	—	Mont. vert. Vis de positionnement métriques (vis à tête bombée et entretoise)	A32497-ND	10.02 8.02	5554858-1

◆ Conforme à RoHS † Avec blindage métallique embouti

Nb de positions	Plage de câbles en pouces (mm)	Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1 25	N° de réf. AMP
Kits de connecteurs de câbles					
Fiche — Pleine ou multibrins — Conforme à RoHS					
36	.250 - .500 (6.35 - 12.70)	Verrou à vis, 24-26 AWG	A24313-ND	25.01 20.01	554951-2
		Verrou à anse, 24-26 AWG	A24314-ND	9.74 7.80	554950-2
		Verrou à anse, 26-28 AWG	A15010-ND	8.94 7.15	554950-1
50	.350 - .625 (8.89 - 15.88)	Verrou à vis, 24-26 AWG	A24315-ND	7.61 6.09	554954-2
		Verrou à vis, 26-28 AWG	A15012-ND	7.22 5.78	554954-1
		Verrou à anse, 26-28 AWG	A15011-ND	5.46 4.38	554953-1
		Verrou à anse, 24-26 AWG	A24316-ND	6.65 5.32	554953-2
50	0,370 max. (9,40)	Verrou à anse, sortie 90°, gris	A29102-ND	10.99 8.79	5554953-1
50	0,370 max. (9,40)	Verrou à anse, sortie 90°, gris	A24319-ND	12.56 10.05	5555012-2
Prise — Pleine ou multibrins — Conforme à RoHS					
50	.350 - .625 (8.89 - 15.88)	Verrou à vis ou à anse, 26-28 AWG	A24318-ND	7.79 6.24	554955-1
Kit de couvercles et accessoires — Conforme à RoHS					
24	—	Couvercle à 180°	A15013-ND	12.77 10.22	554944-1
50	—	Couvercle à 180° Diam. câble ≤ 0,500 (12,70)	A15015-ND	2.85 2.29	554946-1
50	—	Couvercle à 180° Diam. câble ≤ 0,500 (12,70)	A24320-ND	2.68 2.14	554946-2
—	—	Vis à tête bombée captive, 4-40 (2 req.)	A33648-ND	.30 .16	5554726-1
—	—	Ferrule interne, diam. intérieur de 0,500 (12,7)	A24323-ND	.70 .56	554725-6

‡ Couvercle vendu séparément