

A

Fig.	Nb de broches	Type	N° de référence Digi-Key	1	Prix unitaire 25	100	N° de référence FCI	
Collet à souder — Contacts estampés								
1	9	Mâle	609-1524-ND	1.30	.71	.62	DE09P064TXLF	
	9	Femelle	609-1525-ND	1.32	.72	.63	DE09S064TLF	
	15	Mâle	609-1512-ND	1.64	.97	.84	DA15P064TXLF	
	15	Femelle	609-1513-ND	1.64	.97	.84	DA15S064TLF	
	25	Mâle	609-1518-ND	1.71	1.01	.88	DB25P064TXLF	
	25	Femelle	609-1519-ND	1.71	1.01	.88	DB25S064TLF	
Collet à souder — Contacts usinés								
1	9	Mâle	609-2805-ND	2.95	1.82	1.61	DEP09P065TXLF	
	9	Femelle	609-2806-ND	3.36	2.08	1.83	DEP09S065TLF	
	15	Mâle	609-2810-ND	4.09	2.54	2.30	DAP15P065TXLF	
	15	Femelle	609-2811-ND	6.04	4.13	3.74	DAP15S065TLF	
	25	Mâle	609-2814-ND	5.12	3.33	3.04	DBP25P065TXLF	
	25	Femelle	609-2815-ND	10.30	6.68	6.11	DBP25S065TLF	
Carte CI verticale — Contacts estampés (avec harpon et verrouillage à vis 4-40)								
2	9	Mâle	609-1479-ND	2.69	1.67	1.47	D09P24A4GV00LF	
	9	Femelle	609-1485-ND	2.69	1.67	1.47	D09S24A4GV00LF	
	15	Mâle	609-1491-ND	2.58	1.59	1.38	D15P24A4GV00LF	
	15	Femelle	609-1497-ND	2.45	1.51	1.31	D15S24A4GV00LF	
	25	Mâle	609-1503-ND	3.05	1.89	1.66	D25P24A4GV00LF	
	25	Femelle	609-1509-ND	2.68	1.66	1.46	D25S24A4GV00LF	
Carte CI verticale — Contacts usinés								
3	9	Mâle	609-2807-ND	2.96	1.83	1.62	DEP09P365TXLF	
	9	Femelle	609-2808-ND	2.84	1.75	1.55	DEP09S365TLF	
	15	Mâle	609-2812-ND	4.71	3.00	2.75	DAP15P365TXLF	
	25	Mâle	609-2822-ND	7.00	4.76	4.20	DBP25P365TXLF	
Carte CI angle droit (avec insertion, harpon et plaque de métal)								
4	9	Mâle	609-1481-ND§†	2.38	1.47	1.31	D09P33E4GX00LF	
	9	Femelle	609-1487-ND§†	2.35	1.44	1.29	D09S33E4GX00LF	
	15	Mâle	609-1493-ND§†	2.86	1.70	1.48	D15P33E4GX00LF	
	15	Femelle	609-1499-ND§†	2.82	1.68	1.46	D15S33E4GX00LF	
	25	Mâle	609-1505-ND§†	3.02	1.86	1.64	D25P33E4GX00LF	
	25	Femelle	609-1511-ND§†	2.83	1.75	1.54	D25S33E4GX00LF	
	9	Mâle	609-1478-ND††	2.30	1.41	1.26	D09P13A4GX00LF	
	9	Femelle	609-1484-ND††	2.35	1.44	1.29	D09S13A4GX00LF	
	15	Mâle	609-1490-ND††	2.74	1.69	1.47	D15P13A4GX00LF	
	15	Femelle	609-1496-ND††	3.07	1.90	1.67	D15S13A4GX00LF	
	25	Mâle	609-1502-ND††	3.11	1.92	1.69	D25P13A4GX00LF	
	25	Femelle	609-1508-ND††	2.65	1.64	1.45	D25S13A4GX00LF	
	9	Mâle	609-1476-ND‡Δ	2.34	1.39	1.25	D09P13A4GL00LF	
	9	Femelle	609-1482-ND‡Δ	2.30	1.37	1.23	D09S13A4GL00LF	
	15	Mâle	609-1488-ND‡Δ	2.61	1.60	1.39	D15P13A4GL00LF	
	15	Femelle	609-1494-ND‡Δ	2.50	1.53	1.33	D15S13A4GL00LF	
	25	Mâle	609-1500-ND‡Δ	2.86	1.77	1.56	D25P13A4GL00LF	
	25	Femelle	609-1506-ND‡Δ	2.79	1.73	1.52	D25S13A4GL00LF	
	Carte CI angle droit (avec verrouillage à vis, harpon et plaque de métal)							
	4	9	Mâle	609-1480-ND§0	2.34	1.44	1.29	D09P33E4GV00LF
9		Femelle	609-1486-ND§0	2.16	1.30	1.14	D09S33E4GV00LF	
15		Mâle	609-1492-ND§0	2.61	1.61	1.40	D15P33E4GV00LF	
15		Femelle	609-1498-ND§0	2.57	1.58	1.37	D15S33E4GV00LF	
25		Mâle	609-1504-ND§0	2.94	1.82	1.60	D25P33E4GV00LF	
25		Femelle	609-1510-ND§0	3.07	1.84	1.62	D25S33E4GV00LF	
9		Mâle	609-1477-ND‡0	2.41	1.48	1.33	D09P13A4GV00LF	
9		Femelle	609-1483-ND‡0	2.30	1.42	1.27	D09S13A4GV00LF	
15		Mâle	609-1489-ND‡0	2.61	1.61	1.40	D15P13A4GV00LF	
15		Femelle	609-1495-ND‡0	2.57	1.58	1.37	D15S13A4GV00LF	
25		Mâle	609-1501-ND‡0	2.94	1.82	1.60	D25P13A4GV00LF	
25		Femelle	609-1507-ND‡0	2.86	1.77	1.56	D25S13A4GV00LF	
Carte CI angle droit (avec verrouillage à vis, harpon et plaque de métal) — Contacts usinés								
4		9	Mâle	609-2827-ND	7.78	5.30	4.68	DEP09P565GTXLF
	15	Femelle	609-2831-ND	7.73	5.32	4.84	DAPV15S565GTXLF	
	25	Mâle	609-2833-ND	9.58	6.79	6.25	DBPV25P565GTXLF	
	25	Femelle	609-2832-ND	12.65	8.97	8.26	DBPV25S565GTXLF	
Carte CI angle droit haute densité (avec harpon et support métallique)								
4	15	Femelle	609-2801-ND†	3.11	1.78	1.54	ICD15S13E6GX00LF	
	15	Femelle	609-2802-ND0	1.59	.91	.79	ICD15S13E6GV00LF	
	26	Femelle	609-2803-ND0	2.59	1.60	1.41	ICD26S13E4GV00LF	
	26	Femelle	609-2804-ND†	2.59	1.60	1.41	ICD26S13E4GX00LF	
Connexion enroulée — Contacts usinés								
5	9	Mâle	609-2818-ND	6.15	4.10	3.67	DEP09P465TXLF	
	9	Femelle	609-2809-ND	3.19	1.99	1.80	DEP09S465TLF	
	15	Mâle	609-2817-ND	5.13	3.42	3.06	DAP15P465TXLF	
	15	Femelle	609-2816-ND	6.89	4.59	4.11	DAP15S465TLF	
	25	Mâle	609-2821-ND	7.86	5.35	4.81	DBP25P465TXLF	
	25	Femelle	609-2820-ND	6.39	4.35	3.91	DBP25S465TLF	
Coque à sertir								
6	9	Mâle	609-1466-ND	1.12	.61	.52	865609PLTXLF	
	9	Femelle	609-1467-ND	1.16	.63	.54	865609SLTLF	
	15	Mâle	609-1468-ND	1.25	.70	.60	865615PLTXLF	
	15	Femelle	609-1469-ND	1.21	.68	.59	865615SLTLF	
	25	Mâle	609-1470-ND	1.30	.71	.62	865625PLTXLF	
	25	Femelle	609-1471-ND	1.36	.74	.65	865625SLTLF	
Contacts à sertir (en vrac)								
24-28 AWG or		Mâle	609-1472-ND	.21	.10	.07	8656350064LF	
24-28 AWG or		Femelle	609-1473-ND	.19	.09	.07	8656351064LF	
20-24 AWG or		Mâle	609-1474-ND	.21	.10	.07	8656352064LF	
20-24 AWG or		Femelle	609-1475-ND	.19	.09	.07	8656353064LF	

§ Empreinte norme américaine ‡ Empreinte norme européenne † Insert 4-40 Δ Insert M3 0 Verrouillage à vis femelle 4-40

(suite)

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

Matériel D-Sub

A

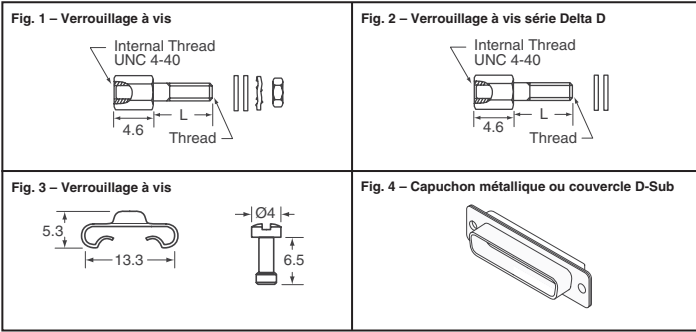


Fig.	Type	Nombre de contacts	Dim. L (mm)	Filetage	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence FCI	
						1	25	100		
1	Femelle	—	8.30	M3	609-1422-ND	.75	.39	.33	863001TLF	
	Femelle	—	8.30	M3	609-1446-ND	.75	.39	.33	86552153TLF	
	Femelle	—	6.30	M3	609-1417-ND	.70	.35	.30	863001017TLF	
	Femelle	—	13.0	M3	609-1421-ND	.70	.35	.30	863001061TLF	
	Femelle	—	8.30	UNC 4.40	609-1420-ND	.80	.40	.34	863001060TLF	
	Femelle	—	8.30	M3	609-1443-NDA	.44	.22	.18	86551007TLF	
	Femelle	—	8.30	UNC 4.40	609-1444-NDA	.44	.22	.18	86551009TLF	
	Femelle	—	4.50	M3	609-1445-NDA	.59	.29	.25	86551167TLF	
	2	Femelle	—	4.5	M3	609-1418-ND	.58	.28	.23	863001018TLF
		Femelle	—	4.5	UNC 4.40	609-1419-ND	.58	.28	.23	863001019TLF
Mâle		—	—	UNC 4.40	609-1423-ND	.98	.55	.46	863005ATLF	
4	Mâle	9	—	—	609-1447-ND	1.86	1.11	.98	86553113TLF	
	Femelle	9	—	—	609-1450-ND	1.89	1.12	1.00	86553148TLF	
	Mâle	15	—	—	609-1448-ND	1.94	1.15	1.02	86553114TLF	
	Femelle	15	—	—	609-1451-ND	1.93	1.16	1.01	86553149TLF	
	Mâle	25	—	—	609-1449-ND	2.43	1.49	1.30	86553115TLF	
	Femelle	25	—	—	609-1452-ND	2.51	1.54	1.34	86553150TLF	

Δ Matériel non inclus

Enveloppe d'isolateur D-Sub

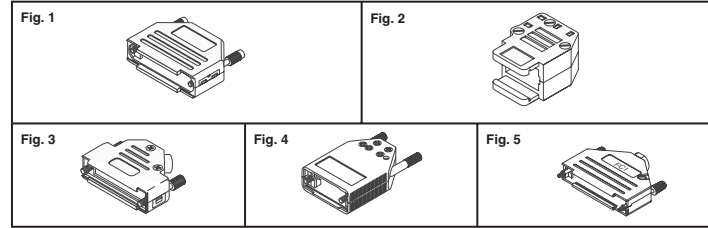


Fig.	Nb de broches	Type	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence FCI	
				1	25	100		
1	9	Capuchon en plastique noir	609-1424-ND	1.60	.95	.82	86303637BLF	
	15		609-1425-ND	1.68	.99	.86	86303638BLF	
	25		609-1426-ND	1.75	1.01	.90	86303639BLF	
	37		609-1427-ND	2.02	1.22	1.06	86303640BLF	
	50		609-1428-ND	3.54	2.17	1.89	86303641BLF	
2	9	Capuchon en plastique noir	609-1429-ND†	2.20	1.31	1.17	863093C09ALF	
	15		609-1431-ND†	2.23	1.33	1.19	863093C15ALF	
	25		609-1433-ND†	1.83	1.09	.97	863093C25ALF	
	37		609-1435-ND†	2.35	1.44	1.29	863093C37ALF	
	50		609-1436-ND†	2.76	1.71	1.51	863093C50ALF	
3	9	Capuchon en plastique métallisé	609-1430-ND†	3.54	2.20	2.00	863093C09MLF	
	15		609-1432-ND†	3.60	2.32	2.06	863093C15MLF	
	25		609-1434-ND†	4.35	2.68	2.36	863093C25MLF	
	9		Capuchon en plastique noir	609-1462-ND†	2.46	1.51	1.35	8655PHRA0901LF
	15			609-1463-ND†	2.57	1.59	1.40	8655PHRA1501LF
25	609-1464-ND†	2.90		1.79	1.58	8655PHRA2501LF		
4	9	Capuchon métallique blindé	609-1458-ND†	4.16	2.60	2.38	8655MHRA0901LF	
	15		609-1459-ND†	4.42	2.95	2.64	8655MHRA1501LF	
	25		609-1460-ND†	4.60	3.06	2.75	8655MHRA2501LF	
	37		609-1461-ND†	5.44	3.62	3.24	8655MHRA3701LF	
	50		609-1453-ND†	5.51	3.81	3.37	8655MH0911LF	
5	9	Capuchon métallique blindé	609-1454-ND†	6.08	4.14	3.72	8655MH1511LF	
	15		609-1455-ND†	6.72	4.57	4.03	8655MH2511LF	
	25		609-1456-ND†	7.08	5.02	4.43	8655MH3711LF	
	37		609-1457-ND†	11.65	8.48	7.68	8655MH5011LF	
	9		Capuchon métallique blindé	609-3129-ND†	2.92	1.81	1.59	8655MH0901BLF
15	609-3130-ND†	3.01		1.87	1.70	8655MH1501BLF		
25	609-3131-ND†	3.63		2.25	2.04	8655MH2501BLF		
37	609-3132-ND†	3.91		2.45	2.24	8655MH3701BLF		


† Capuchons en deux pièces

Connecteurs D-Sub mixtes

Contacts d'alimentation vendus séparément.

Fig.	Agencement des contacts	Type	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence FCI
				1	25	100	
Borne en coupelle							
1	7W2	Mâle	609-1516-ND	3.97	2.49	2.28	DA7W2PA00LF
	7W2	Femelle	609-1517-ND	4.45	2.83	2.59	DA7W2SA00LF
Coque à sertir							
2	3W3	Mâle	609-1514-ND	1.60	.92	.80	DA3W3PA00LF
	3W3	Femelle	609-1515-ND	1.52	.85	.75	DA3W3SA00LF
	5W5	Mâle	609-1520-ND	1.98	1.20	1.04	DB5W5PA00LF
	5W5	Femelle	609-1521-ND	1.98	1.20	1.04	DB5W5SA00LF
	8W8	Mâle	609-1522-ND	2.19	1.32	1.15	DC8W8PA00LF
	8W8	Femelle	609-1523-ND	2.19	1.32	1.15	DC8W8SA00LF
Carte CI angle droit							
3	3W3	Mâle	609-2824-NDA	3.02	2.06	1.82	D3W3P36A6GL08LF
	3W3	Mâle	609-2825-ND†	6.53	4.45	3.93	D3W3P36A6GV08LF
	3W3	Mâle	609-2826-ND†	6.66	4.53	4.00	D3W3P36A6GX08LF
	5W5	Mâle	609-2834-ND†	11.10	8.04	7.16	D5W5P36A6GV08LF
	5W5	Mâle	609-2829-ND†	6.80	4.82	4.26	D5W5P36A6GX08LF
	13W3	Femelle	609-2819-ND†	6.31	4.37	3.87	D13W3S17B5GX3CLF

Δ Insert M3 † Insert 4-40 ◊ Verrouillage à vis femelle 4-40

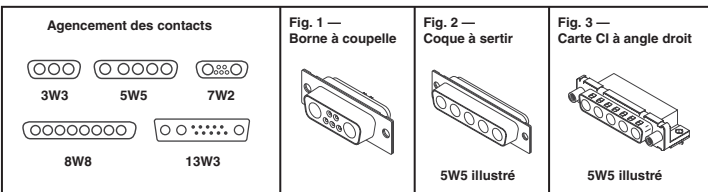

Contacts d'alimentation – Fût à souder

Diamètre de fil	Type	(A)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence FCI
				1	25	100	
8	Mâle	40	609-1439-ND	2.67	1.65	1.45	8638PPS4005LF
	Femelle		609-1442-ND	3.13	1.95	1.76	8638PSS4005LF
12	Mâle	20	609-1438-ND	2.04	1.23	1.07	8638PPS2005LF
	Femelle		609-1441-ND	3.18	1.98	1.79	8638PSS2005LF
16	Mâle	10	609-1437-ND	3.10	1.92	1.69	8638PPS1005LF
	Femelle		609-1440-ND	3.65	2.27	2.06	8638PSS1005LF

Connecteur E/S haute puissance D-Sub MicroTCA™

Les options du connecteur D-subminiature permettent des connexions d'entrée de 48 V c.c. / 24 A vers les modules d'alimentation utilisés dans les étagères MicroTCA™. Les connecteurs blindés sont conçus pour s'adapter sur la plaque frontale des modules d'alimentation conformes à la spécification MicroTCA.

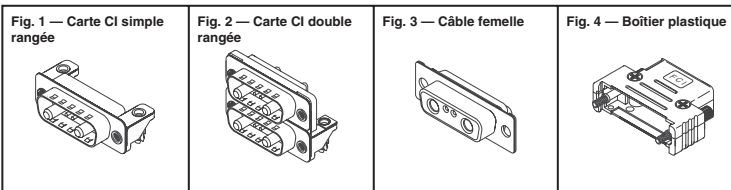


Fig.	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence FCI
		1	25	100	
1	609-3151-ND	14.50	10.71	9.84	10070158-00319XLF
	609-3152-ND	15.86	11.71	10.77	10070158-00419XLF
2	609-3153-ND	26.30	19.41	17.85	10070158-00119XLF
	609-3154-ND	28.14	20.77	19.10	10070158-00219XLF
3	609-3155-ND	8.14	5.53	5.09	10070165-00119ALF
4	609-3156-ND	2.52	1.55	1.35	10070163-011LF

EDAC Connecteur VGA ultra mince à angle droit D-Sub

Matériaux et fini : • Acier, nickelé • Isolant, nylon 6T, couleur Pantone Bleu 2935U • Contacts : bronze phosphoreux, plaqué or sur étain de zone de sur queues sur nickel • Verrous de cartes, laiton étamé • Rivets : laiton étamé

Spécifications : • Courant nominal : 1 A max. • Résistance d'isolement : 1 000 MΩ min. à 500 V c.c. • DWD : 500 V eff. c.a. pendant 1 minute • Résistance des contacts : 30 mΩ max. • Température nominale : -40 à 230 °C

Contacts	Type	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence EDAC
			1	10	100	
15	Femelle	151-1117-ND	1.55	1.38	1.10	634-015-274-990

