



**Connecteurs jack BNC à montage sur carte CI/panneau avec brides de fixation 50 ohms**

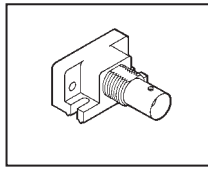

Matériel vendu séparément

Description	Contact central	Montage Hauteur en pouces (mm)	Matériau du corps	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		N° de référence Tyco Electronics
					1	25	
Angle droit	Étain	.625 (15.88)	VALOX blanc	A32242-ND	5.76	4.96	5226978-1
Angle droit	Or	.625 (15.88)	VALOX blanc	A32252-ND	5.76	4.96	5226978-3


**Connecteurs jack BNC à angle droit pour montage sur carte CI/panneau 50 ohms**

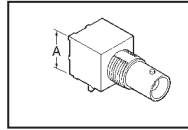

Matériel vendu séparément

Description	Contact central	Montage Hauteur A en pouces (mm)	Matériau du corps	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		N° de référence Tyco Electronics
					1	25	
Sans tiges de montage	Étain	.625 (15.88)	VALOX blanc	A32253-ND	2.93	2.53	5226990-1
Avec tiges de montage	Étain	.625 (15.88)	VALOX blanc	A32244-ND	2.16	1.86	5227161-1
Sans tiges de montage	Or	.625 (15.88)	VALOX blanc	A32254-ND	2.52	2.17	5226990-3
Avec tiges de montage	Or	.625 (15.88)	VALOX blanc	A32258-ND	2.16	1.86	5227161-3
Avec tiges de montage	Or	.519 (13.18)	VALOX blanc	A32260-ND	2.16	1.86	5227161-7
Avec tiges de montage	Étain	.625 (15.88)	VALOX noir	A32245-ND	2.16	1.86	5227161-2
Sans tiges de montage	Or	.625 (15.88)	VALOX noir	A32255-ND	2.52	2.17	5226990-6
Avec tiges de montage	Or	.625 (15.88)	VALOX noir	A32259-ND	2.16	1.86	5227161-6
Avec tiges de montage	Or	.519 (13.18)	VALOX noir	A32261-ND	2.16	1.86	5227161-9
Sans tiges de montage	Étain	.625 (15.88)	Métal	A32264-ND	5.79	4.98	5227433-1
Avec tiges de montage	Étain	.625 (15.88)	Métal	A32248-ND	2.92	2.52	5227661-1
Sans tiges de montage	Or	.625 (15.88)	Métal	A32267-ND	3.00	2.58	5227676-1
Avec tiges de montage	Or	.625 (15.88)	Métal	A32268-ND	2.92	2.52	5227677-1
Avec tiges de montage	Or	.500 (12.70)	Métal	A32273-ND	5.17	4.45	5413879-1
<b>Zinc moulé sous pression — Conforme à RoHS</b>							
Avec tiges de montage	Or	.518 (13.16)	Zinc, blanc	A97552-ND	2.06	1.77	1-1337542-0
Avec tiges de montage	Or	.622 (15.80)	Zinc, blanc	A97553-ND	2.06	1.77	1-1337543-0
Avec tiges de montage	Or	.518 (13.16)	Zinc, noir	A97554-ND	2.06	1.77	1-1634613-0
Avec tiges de montage	Or	.622 (15.80)	Zinc, noir	A97555-ND	2.06	1.77	1-1634612-0
Avec tiges de montage	Or	.598 (15.20)	Zinc	A97556-ND	3.22	2.77	1-1337494-0

**Connecteurs jack vertical BNC pour montage sur carte CI/panneau 50 ohms**

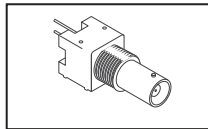

Matériel vendu séparément

Description	Contact central	Matériau du corps	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		N° de référence Tyco Electronics
				1	25	
Sans tiges de montage	Étain/Plomb	VALOX blanc	A24501-ND	5.42	4.67	226993-1
Sans tiges de montage	Étain	VALOX blanc	A32256-ND◆	4.91	4.23	5226993-1
Avec tiges de montage	Étain	VALOX blanc	A32246-ND◆	2.16	1.86	5227222-1
Sans tiges de montage	Or	VALOX blanc	A32257-ND◆	5.02	4.32	5226993-3
Avec tiges de montage	Or	VALOX blanc	A32262-ND◆	2.16	1.86	5227222-3
Sans tiges de montage	Étain	VALOX noir	A32243-ND◆	5.76	4.96	5226993-2
Avec tiges de montage	Étain	VALOX noir	A32247-ND◆	2.46	2.12	5227222-2
Avec tiges de montage	Or	VALOX noir	A32263-ND◆	2.46	2.12	5227222-6
Avec tiges de montage	Étain	Métal	A32265-ND◆	2.40	2.06	5227671-1
Avec tiges de montage	Or	Métal	A32266-ND◆	2.49	2.15	5227673-1
<b>Zinc moulé sous pression — Conforme à RoHS</b>						
Avec tiges de montage	Or	Zinc, blanc	A97557-ND	2.14	1.84	1-1337541-0
Avec tiges de montage	Or	Zinc, noir	A97558-ND	2.14	1.84	1-1634505-0

◆ Conforme à RoHS

**Accessoires de jack 50 et 75 ohms**

Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		N° de référence Tyco Electronics
		1	25	
Bague isolante pour jacks de montage, nylon	A24532-ND◆	.38	.33	222163-1
Bague isolante pour jacks de traversée à souder	A24533-ND◆	.19	.17	227223-1

Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		N° de référence Tyco Electronics
		1	25	
Vis pour épaisseur de panneau de 3/32 (2,38 mm) ou supérieure	A24534-ND	.32	.28	221108-2
Vis pour épaisseur de panneau inférieure à 3/32 (2,38 mm)	A24535-ND	.32	.28	221108-4
Rondelle d'arrêt	A1129-ND◆	.26	.24	1-329632-2
Écrou hex.	A1128-ND◆	.28	.25	1-329631-2
<b>Zinc moulé sous pression — Conforme à RoHS</b>				
Écrou hexagonal BNC/TNC	A97566-ND	.30	.27	1-1634816-0
Rondelle d'arrêt BNC/TNC	A97567-ND	.15	.14	1-1634817-0

◆ Conforme à RoHS

**Connecteurs jack BNC de montage sur carte CI métallisée verticale 50 ohms**


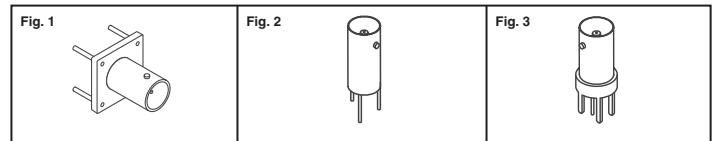


Fig.	Placage du corps	Contact central	Matériau du corps	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		N° de référence Tyco Electronics
					1	25	
1	Nickel	Argent	VALOX	A24512-ND	3.81	3.28	227699-1
	Nickel	Argent	VALOX	A33798-ND◆	3.51	3.02	5227699-1
	Nickel	Or	VALOX	A32269-ND◆	3.51	3.02	5227699-2
	Nickel	Étain	VALOX	A32249-ND◆	3.51	3.02	5227699-3
2	Nickel	Or	VALOX	A24515-ND	5.38	4.64	221123-2
	Nickel	Or	VALOX	A32241-ND◆	3.41	2.94	5221123-2
3	Nickel	Argent	VALOX	A24516-ND	5.02	4.32	222420-1
	Nickel	Argent	VALOX	A32251-ND◆	5.55	4.78	5222420-1
	Étain/plomb	Argent	VALOX	A24517-ND	4.64	3.99	414305-1
	Étain	Argent	VALOX	A32493-ND◆	4.26	3.67	5414305-1
<b>Zinc moulé sous pression — Conforme à RoHS</b>							
3	Nickel	Or	Zinc	A97581-ND	1.52	1.32	5-1634503-1
	Nickel	Or	Zinc	A97583-ND	1.51	1.30	5-1634506-1

◆ Conforme à RoHS

**Connecteurs jack à borne BNC à insertion en force 50 ohms**

 

Placage du corps	Contact central	Matériau du corps	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		N° de référence Tyco Electronics
				1	25	
Nickel	Or	Téflon	A32250-ND	4.45	3.83	5222006-1

**Connecteurs jack BNC de montage sur carte CI à angle droit**


 


Fig.	Placage du corps	Longueur du contact central - pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		N° de référence Tyco Electronics
				1	25	
1	Nickel	.171 (4.34)	A32270-ND◆	5.87	5.05	5413631-1
	Étain	.171 (4.34)	A32271-ND◆	5.84	5.03	5413631-2
	Nickel	.131 (3.33)	A32272-ND◆	6.52	5.61	5413631-3
	Nickel	.131 (3.33)	A97570-ND◆†	2.91	2.50	5-1634556-0
2	Nickel	—	A24539-ND	2.80	2.41	414373-1
	Nickel	—	A32274-ND◆	2.36	2.04	5414373-1

◆ Conforme à RoHS † Zinc moulé sous pression

**Connecteurs BNC vissables quart de tour 50 ohms**

 

Contact central : or Placage du corps : nickel

Description	Diélectrique	Groupe de câble RG/U	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		N° de référence Tyco Electronics
				1	25	
Fiche	Polyméthylpentène	59, 59A, 59B	A24483-ND	4.64	3.99	414265-3
			A33797-ND◆	4.01	3.45	5414265-3

◆ Conforme à RoHS