

Coupleurs et connecteurs audio

A

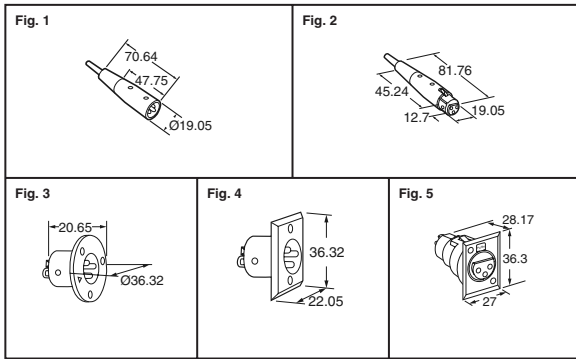


Fig.	Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de réf. du Fab.
			1	10	25	
1	Fiche mâle rectiligne à 3 pos., finition nickel satiné	SC1003-ND	4.81	3.61	3.32	A3M
	Fiche mâle rectiligne à 3 pos., noire avec contacts en argent	SC1004-ND†	4.81	3.61	3.32	A3MB
	Fiche mâle rectiligne à 4 pos., finition nickel satiné	SC1014-ND	5.49	4.12	3.78	A4M
	Fiche mâle rectiligne à 5 pos., finition nickel satiné	SC1022-ND	9.59	7.20	6.59	A5M
2	Fiche femelle rectiligne à 3 pos., finition nickel satiné	SC1001-ND	5.35	4.02	3.69	A3F
	Fiche femelle rectiligne à 3 pos., noire avec contacts en argent	SC239-ND†	5.66	4.25	3.89	A3FBX
	Fiche femelle rectiligne à 4 pos., finition nickel satiné	SC1013-ND	7.45	5.59	5.13	A4F
	Fiche femelle rectiligne à 5 pos., finition nickel satiné	SC1021-ND	12.03	9.03	8.27	A5F
3	Prise mâle à 3 pos., finition nickel satiné, pour montage en panneau	SC1008-ND	6.27	4.71	4.32	C3M
	Prise mâle à 3 pos., finition nickel satiné, pour montage en panneau étroit	SC1010-ND	4.51	3.38	3.10	D3M
	Prise mâle à 4 pos., finition nickel satiné, pour montage en panneau étroit	SC1020-ND	5.32	3.99	3.66	D4M
4	Prise mâle à 5 pos., finition nickel satiné, pour montage en panneau étroit	SC1028-ND	9.35	7.02	6.43	D5M
	Prise femelle à 3 pos., finition nickel satiné, pour montage en panneau étroit	SC1009-ND	6.03	4.53	4.16	D3F
	Prise femelle à 4 pos., finition nickel satiné, pour montage en panneau étroit	SC1019-ND	8.50	6.38	5.85	D4F
5	Prise femelle à 5 pos., finition nickel satiné, pour montage en panneau étroit	SC1027-ND	13.65	10.24	9.39	D5F

† « Black Velvet » (Velours noir) (placage en chrome électriquement conductrice)

Fiches, jacks et adaptateur audio 6,35 mm (1/4")

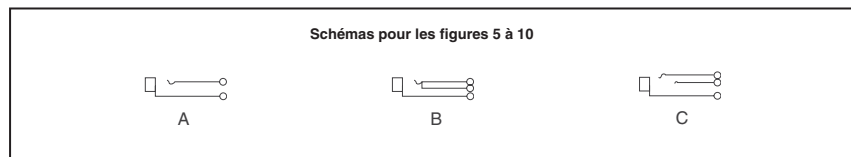
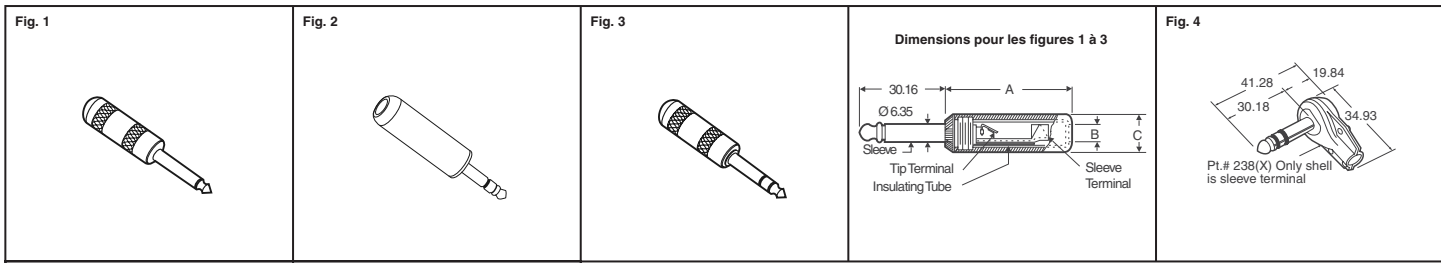


Fig.	Description	Se branche sur	Dimensions (mm)			N° de référence Digi-Key	Prix			N° de réf. du Fab.
			A	B	C		1	10	25	
Fiches de téléphone à 2 conducteurs « Littel Plug® »										
1	Cosse à souder et serre-câble avec poignée noire	11	42.86	7.54	12.70	SC1072-ND	3.39	25.41	58.23	250
	Cosse à souder et serre-câble avec poignée blindée	11	42.86	7.54	12.70	SC1075-ND	4.17	31.25	71.57	280
Fiches de téléphone commercial à 3 conducteurs « Littel Plug® »										
2	Cosse à souder et serre-câble avec poignée noire	12B	42.86	7.54	12.70	SC1081-ND	4.88	36.59	83.85	267
3	Cosse à souder et serre-câble avec poignée blindée	12B	42.86	7.54	12.70	SC1084-ND	5.59	41.93	96.13	297
Fiches de téléphone à 2 conducteurs, plat, angle droit										
4	Cosse à souder avec poignée blindée	11	—	—	—	SC1068-ND	4.78	35.83	82.16	228
Fiches de téléphone à 3 conducteurs, plat, angle droit										
4	Cosse à souder avec poignée blindée	12B	—	—	—	SC1314-ND	6.17	46.25	106.09	238X

Fig.	Schéma	Description	N° de référence Digi-Key	Prix			N° de réf. du Fab.
				1	10	25	
Jacks de téléphone commercial à 2 conducteurs « Littel Jax® »							
5	A	Circuit ouvert	SC1085-ND	2.13	16.01	36.63	11
		Shunt d'extrémité	SC1089-ND	2.13	16.01	36.63	12A
Jacks de téléphone commercial à 3 conducteurs « Littel Jax® »							
7	C	Circuit ouvert double	SC1094-ND	2.20	16.52	37.90	12B
Jacks de téléphone à 2 conducteurs entièrement fermés « Hi-D Jax® »							
8	A	Douille isolée avec cosse à souder	SC1315-ND	2.44	18.30	41.93	N111X
		Circuit fermé simple avec cosse à souder	SC1316-ND	2.13	16.01	36.63	112AX
Jacks de téléphone à 3 conducteurs entièrement fermés « Hi-D Jax® »							
8	C	Circuit ouvert double avec cosse à souder	SC1317-ND	2.17	16.26	37.27	112BX
Jacks de téléphone à 2 conducteurs, angle droit « Hi-D Jax® »							
9	A	Circuit ouvert simple avec borne CI	SC1121-ND	1.93	14.48	33.24	RN111PC
		Circuit fermé simple avec borne CI	SC1122-ND	2.20	16.52	37.90	RN112APC
Jacks de téléphone à 3 conducteurs, angle droit « Hi-D Jax® »							
9	C	Circuit ouvert double avec borne CI	SC1123-ND	2.37	17.79	40.87	RN112BPC
Jacks de téléphone à 2 conducteurs pour panneaux épais « TP-Jax® »							
10	A	Circuit ouvert	SC1034-ND	6.81	51.07	117.10	151
Jacks de téléphone à 3 conducteurs pour panneaux épais « TP-Jax® »							
10	C	Circuit ouvert	SC1035-ND	7.49	56.16	128.74	152B
Jacks d'extension de câble à 3 conducteurs en ligne « Extension-Jax® »							
11	—	Borne à vis avec poignée blindée	SC1042-ND	9.11	68.35	156.70	1230
Couvercles de jack							
12	—	Noir avec visserie	SC1329-ND	8.50	63.78	146.11	515X