

Fig.	Description	À utiliser avec les séries	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire				N° de référence du Fabricant
				1	25	50	100	
1	Prise « Option de module » de rail DIN pour écartement des broches unipolaire de 3,5 mm	RT	PB779-ND	2.56	2.25	2.03	1.61	RT78724
1	Prise « Option de module » de rail DIN pour écartement des broches unipolaire et bipolaire de 5 mm		PB780-ND	3.29	2.89	2.61	2.06	RT78726
—	Pince de retenue de relais pour prises de rail DIN RP78XXX, relais RT		PB749-ND	.67	.59	.54	.42	RT16016
—	Module tachymètre 110-230 V c.a. DEL rouge		PB752-ND	6.28	5.50	4.98	3.93	RPML0730
2	Prise montage carte CI pour espacement entre les broches de 3,5 mm, 10 A	RT	PB667-ND	2.34	2.05	1.86	1.47	RP78601
2	Prise montage carte CI pour espacement entre les broches de 5 mm, 10 A		PB525-ND	2.34	2.05	1.86	1.47	RP78602
—	Pince de retenue de relais en métal pour prise PBC		PB957-ND	.16	.15	.13	.11	RT28516
—	Pince de retenue de relais en plastique pour prises montage CI, série RT		PB778-ND	.45	.39	.36	.28	RT16041
—	Pince de retenue de relais en plastique pour prises montage CI, série RY	RY	PB777-ND	.36	.32	.29	.23	RP16100

**Relais à usage général**

Dimensions en mm

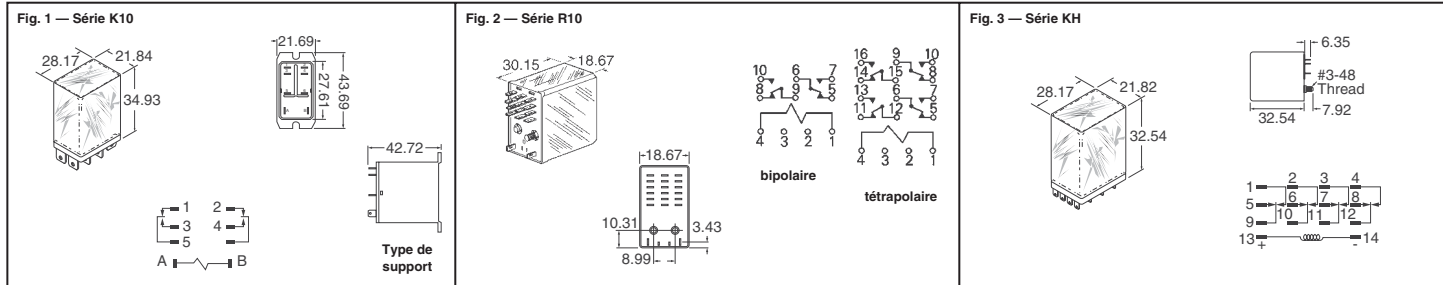


Fig.	Agencement des contacts	Tension de bobine	Courant de bobine (mA)	Capacité des contacts (A)	Type de borne (mm)	Caractéristiques supplémentaires	Nom de marque	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire				N° de référence du Fabricant
									1	25	50	100	
<b>Série K10 — Relais de puissance miniature à usage général</b>													
1	Commutateur bipolaire bidirectionnel	12 V c.a.	100	15	0,187 (4,75) QC	—	Potter & Brumfield	PB319-ND	7.50	6.57	5.94	4.69	K10P-11A15-12
		24 V c.a.	52	15	0,187 (4,75) QC	—		PB320-ND	7.50	6.57	5.94	4.69	K10P-11A15-24
		120 V c.a.	11	15	0,187 (4,75) QC	—		PB321-ND	7.50	6.57	5.94	4.69	K10P-11A15-120
		240 V c.a.	—	15	0,187 (4,75) QC	—		PB829-ND	7.74	6.78	6.14	4.85	K10P-11A15-240
		6 V c.c.	150	15	0,187 (4,75) QC	—		PB323-ND	7.50	6.57	5.94	4.69	K10P-11D15-6
		12 V c.c.	75	15	0,187 (4,75) QC	—		PB324-ND	7.50	6.57	5.94	4.69	K10P-11D15-12
	Commutateur tétrapolaire bidirectionnel	24 V c.c.	37	15	0,187 (4,75) QC	—	Potter & Brumfield	PB325-ND	7.50	6.57	5.94	4.69	K10P-11D15-24
		110 V c.c.	10	15	0,187 (4,75) QC	—		PB326-ND	7.50	6.57	5.94	4.69	K10P-11D15-110
		12 V c.c.	75	15	0,187 (4,75) QC	Montage sur circuit imprimé		PB327-ND	7.50	6.57	5.94	4.69	K10P-11D55-12
		24 V c.c.	37	15	0,187 (4,75) QC	Montage sur circuit imprimé		PB328-ND	7.50	6.57	5.94	4.69	K10P-11D55-24
		110 V c.c.	10	15	0,187 (4,75) QC	Montage sur circuit imprimé		PB451-ND	7.50	6.57	5.94	4.69	K10P-11D55-110
		12 V c.c.	75	15	0,187 (4,75) QC	—		PB329-ND	7.74	6.78	6.14	4.85	K10P-11D175-12
Commutateur hexapolaire bidirectionnel	24 V c.c.	37	15	0,187 (4,75) QC	Avec support	Potter & Brumfield	PB330-ND	8.86	7.76	7.02	5.54	K10P-11D175-24	
	120 V c.a.	11	15	0,187 (4,75) QC	Avec support		PB322-ND	7.74	6.78	6.14	4.85	K10P-11A175-120	
	120 V c.a.	11	15	0,187 (4,75) QC	Avec support		PB322-ND	7.74	6.78	6.14	4.85	K10P-11A175-120	
<b>Série R10 — Relais de puissance à usage général</b>													
2	Commutateur bipolaire bidirectionnel	6 V c.c.	115	3	Enfichable	—	Potter & Brumfield	PB116-ND	13.68	11.98	10.84	8.56	R10-E1Y2-V52
		12 V c.c.	64	3	Enfichable	—		PB117-ND	13.68	11.98	10.84	8.56	R10-E1Y2-V185
		12 V c.c.	20	3	Enfichable	—		PB776-ND	28.26	24.73	22.37	17.66	R10S-E1Y2-J5.0K
		24 V c.c.	34	3	Enfichable	—		PB118-ND	13.68	11.98	10.84	8.56	R10-E1Y2-V700
		24 V c.c.	55.8	3	Enfichable	—		PB774-ND	13.27	11.62	10.51	8.30	R10-E1Y2-J1.0K
		24 V c.c.	55.8	3	Enfichable	—		Potter & Brumfield	PB770-ND	16.42	14.38	13.01	10.27
	48 V c.c.	19	3	Enfichable	—	PB119-ND	13.68		11.98	10.84	8.56	R10-E1Y2-V2.5K	
	Commutateur tétrapolaire bidirectionnel	6 V c.c.	115	3	Enfichable	—	Potter & Brumfield	PB120-ND	14.65	12.83	11.61	9.17	R10-E1Y4-V52
		12 V c.c.	64	3	Enfichable	—		PB121-ND	14.65	12.83	11.61	9.17	R10-E1Y4-V185
		24 V c.c.	34	3	Enfichable	—		PB122-ND	14.65	12.83	11.61	9.17	R10-E1Y4-V700
		48 V c.c.	19	3	Enfichable	—		PB123-ND	14.65	12.83	11.61	9.17	R10-E1Y4-V2.5K
		24 V c.c.	34	7.5	Enfichable	—		PB772-ND	22.68	19.86	17.96	14.18	R10-E1W4-V700
6 V c.c.		115	5	Enfichable	—	Potter & Brumfield		PB124-ND	13.40	11.73	10.61	8.38	R10-E1X2-V52
12 V c.c.	64	5	Enfichable	—	PB125-ND		13.40	11.73	10.61	8.38	R10-E1X2-V185		
24 V c.c.	34	5	Enfichable	—	PB126-ND		13.40	11.73	10.61	8.38	R10-E1X2-V700		
48 V c.c.	19	5	Enfichable	—	PB127-ND		13.40	11.73	10.61	8.38	R10-E1X2-V2.5K		
115 V c.a.	—	5	Enfichable	—	PB598-ND		25.86	22.63	20.48	16.17	R10-E1X2-115V		
24 V c.c.	34	7.5	Enfichable	—	Potter & Brumfield		PB454-ND	14.45	12.65	11.45	9.04	R10-E1W2-V700	
12 V c.c.	64	7.5	Enfichable	—		PB771-ND	14.45	12.65	11.45	9.04	R10-E1W2-V185		
Commutateur tétrapolaire bidirectionnel	24 V c.c.	34	5	Enfichable	Montage sur circuit imprimé	Potter & Brumfield	PB452-ND	13.40	11.73	10.61	8.38	R10-E2X2-V700	
	12 V c.c.	64	5	Enfichable	—		PB129-ND	15.65	13.70	12.40	9.79	R10-E1X4-V185	
	24 V c.c.	34	5	Enfichable	—		PB130-ND	15.65	13.70	12.40	9.79	R10-E1X4-V700	
	48 V c.c.	19	5	Enfichable	—		PB131-ND	15.65	13.70	12.40	9.79	R10-E1X4-V2.5K	
	24 V c.c.	34	5	Enfichable	—		PB453-ND	22.52	19.71	17.84	14.08	R10-E1M4-V700	
	115 V c.a.	—	5	Enfichable	—		PB599-ND	33.63	29.42	26.62	21.02	R10-E1X4-115V	
Commutateur hexapolaire bidirectionnel	12 V c.c.	133	5	Enfichable	—	Potter & Brumfield	PB773-ND	27.54	24.11	21.81	17.22	R10-E1X6-V90	
	24 V c.c.	430	5	Enfichable	—		PB600-ND	27.54	24.11	21.81	17.22	R10-E1X6-V430	
	24 V c.c.	430	2	Enfichable	—		PB775-ND	28.91	25.30	22.89	18.07	R10-E1Z6-V430	
<b>Série KH — Relais de puissance économique à usage général — Conforme à RoHS §</b>													
3	Commutateur bipolaire bidirectionnel	12 V c.c.	75	5	Enfichable	—	Potter & Brumfield	PB455-ND	6.67	5.84	5.28	4.17	KHAU-11D12-12
		24 V c.c.	37	3	Enfichable	—		PB730-ND	7.61	6.66	6.02	4.76	KHAU-11D11-24
		120 V c.a.	—	5	Enfichable	—		PB729-ND	7.10	6.21	5.62	4.44	KHAU-11A11-120
	Commutateur tétrapolaire bidirectionnel	12 V c.a.	—	3	Enfichable	—	Potter & Brumfield	PB731-ND	6.67	5.84	5.28	4.17	KHAU-17A11-12
		24 V c.a.	—	3	Enfichable	—		PB139-ND	6.67	5.84	5.28	4.17	KHAU-17A11-24
		120 V c.a.	—	3	Enfichable	—		PB604-ND	26.67	23.34	21.12	16.67	KHAU-17A11-120
		120 V c.a.	—	3	Enfichable	—		PB140-ND	7.50	6.57	5.94	4.69	KHAU-17A11-120
		120 V c.a.	—	3	Enfichable	Avec voyant		PB141-ND	9.16	8.03	7.26	5.73	KHAU-17A11N-120
		120 V c.a.	—	5	Enfichable	—		PB456-ND	6.67	5.84	5.28	4.17	KHAU-17A12-120
		120 V c.a.	—	5	Enfichable	—		PB830-ND	9.60	8.40	7.60	6.00	KHAU-17A12H-120
		24 V c.a.	—	1	Enfichable	Avec voyant		PB457-ND	25.43	22.26	20.14	15.90	KHAU-17A16-24
		120 V c.a.	—	1	Enfichable	Contact doré sur argent		PB601-ND	26.24	22.97	20.78	16.41	KHAU-17A16-120
120 V c.a.	—	1	Enfichable	Contact doré sur argent	PB732-ND	8.33	7.30	6.60	5.21	KHAU-17A18-120			

◆ Conforme à RoHS § Les supports KHA s'adaptent aux supports conçus pour les séries PT/PTH

(suite)

**Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.**

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 2279