


Série C4 Modules E/S

- Boîtier de norme industrielle nouvelle
- Fusible remplaçable dans modules de sortie
- Boîtier codé en couleur pour entrée c.a. ou c.c.
- Homologué UL, certifié CSA, conforme CE

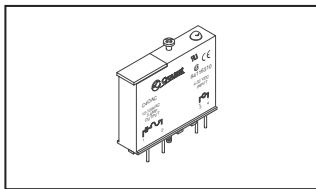

Modules d'entrée

Plage de tensions d'entrée	Courant d'entrée max.	Tension d'alimentation logique	Courant d'alimentation logique max.	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de réf. Crouzet
					1	10	25	
90 à 140 V c.a.	14mA	4,5 à 30 V c.c.	25mA	646-1048-ND	10.46	9.94	9.69	C4IAC
140 à 280 V c.a.	5mA	4,5 à 30 V c.c.	25mA	646-1049-ND	11.04	10.49	10.23	C4IACA
10 à 32 V c.c.	20mA	4,5 à 30 V c.c.	25mA	646-1050-ND	10.46	9.94	9.69	C4IDC

Modules de sortie

Plage de tensions de sortie	Courant de sortie max.	Tension d'entrée nom.	Courant d'entrée max.	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de réf. Crouzet
					1	10	25	
24 à 280 V c.a.	3.0A	4 à 32 V c.c.	22mA	646-1051-ND	12.40	11.78	11.49	C4OACA
12 à 140 V c.a.	3.0A	4 à 32 V c.c.	22mA	646-1052-ND	12.05	11.46	11.17	C4OAC
5 à 60 V c.c.	3.0A	4 à 32 V c.c.	16mA	646-1053-ND	12.05	11.46	11.17	C4ODC
3 à 250 V c.c.	1.0A	4 à 32 V c.c.	16mA	646-1054-ND	14.44	13.73	13.38	C4ODCA


Cartes de montage pour série C4 Modules E/S

Nb max. d'E/S	Dimensions (L x l x H)†	Connexion logique	Connexion de charge	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Crouzet
					1	10	25	
4	3.25 x 3.25 x 2.5	Borne à vis	Borne à vis	646-1058-ND	37.91	36.02	35.12	PB4C4
16	10 x 3.25 x 2.5	Embase 50 broches	Borne à vis	646-1059-ND	94.25	89.55	87.31	PB16C4
16	9.5 x 3.25 x 2.5	Borne à vis	Borne à vis	646-1060-ND	108.25	102.84	100.27	PB16C4T

† Modules E/S et entretoises inclus

Modules E/S quad.

- Boîtier de norme industrielle
- Boîtier codé en couleur pour entrée c.a. et c.c.
- Voyant d'état à DEL intégré
- Homologué UL, certifié CSA, conforme CE
- 4 modules dans un boîtier

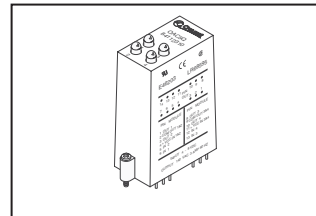

Modules de sortie

Plage de tensions de sortie	Courant de sortie max.	Tension d'entrée nom.	Courant d'entrée max.	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de réf. Crouzet
					1	10	25	
3 à 60 V c.c.	3.0A	5 V c.c.	18mA	646-1069-ND	53.46	50.80	49.53	ODC5Q.11

Cartes de montage pour modules E/S quad.


Nb de modules	Dimensions (L x l x H)†	Connexion logique	Connexion de charge	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de réf. Crouzet
					1	10	25	
4	5.8 x 6.0 x 3.9	Carte enfichable	Borne à vis	646-1070-ND	105.09	99.84	97.34	PB16Q
6	8 x 6 x 3.9	Carte enfichable	Borne à vis	646-1071-ND	142.17	135.07	131.69	PB24Q
8	10.2 x 6.2 x 3.9	Carte enfichable	Borne à vis	646-1072-ND	179.27	170.31	166.05	PB32Q

† Modules E/S et entretoises inclus

crydom®

Modules E/S quad.

- Boîtier de norme industrielle
- Boîtier codé en couleur pour entrée c.a. et c.c.
- Voyant d'état à DEL intégré
- Homologué UL, certifié CSA, conforme CE
- 4 modules séparés dans un boîtier

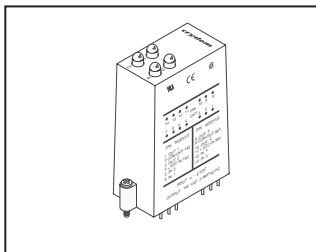

Modules d'entrée


Plage de tension d'entrée	Courant d'entrée max.	Tension d'alimentation logique	Courant d'alimentation logique max.	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de réf. Crydom
					1	10	25	
90 à 140 V c.a.	6mA	5 V c.c.	16mA	CC1636-ND	57.61	50.42	46.10	IAC5Q
10 à 60 V c.c.	34mA	5 V c.c.	16mA	CC1638-ND	57.61	50.42	46.10	IDC5Q
4 à 32 V c.c.	68mA	5 V c.c.	16mA	CC1639-ND	62.53	54.71	50.03	IDC5BQ

Modules de sortie

Plage de tensions de sortie	Courant de sortie max.	Tension d'entrée nom.	Courant d'entrée max.	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de réf. Crydom
					1	10	25	
12 à 140 V c.a.	3.5A	5 V c.c.	20mA	CC1640-ND	56.38	49.33	45.11	OAC5Q
3 à 60 V c.c.	3.0A	5 V c.c.	18mA	CC1642-ND	59.37	51.96	47.50	ODC5Q

Cartes de montage miniature E/S

- Boîtier de norme industrielle
- Valeurs nominales de sortie jusqu'à 5 A
- Boîtier codé en couleur pour entrée c.a. et c.c.
- Homologué UL, certifié CSA, conforme CE

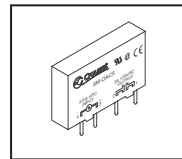

Modules de sortie

Plage de tensions de sortie	Courant de sortie max.	Tension d'entrée nom.	Courant d'entrée max.	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de réf. Crouzet
					1	10	25	
3 à 60 V c.c.	3.0A	24 V c.c.	13mA	646-1077-ND	13.31	12.64	12.33	SMODC24


Cartes de montage pour série SM Modules E/S

Nb max. d'E/S	Dimensions (L x l x H)†	Connexion logique	Connexion de charge	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de réf. Crouzet
					1	10	25	
8	6.4 x 3.5 x 1.9	Carte enfichable	Borne à vis	646-1055-ND	53.01	50.37	49.11	PB8SM
16	10.0 x 3.5 x 1.9	Carte enfichable	Borne à vis	646-1056-ND	94.25	89.55	87.31	PB16SM
24	13 x 3.75 x 1.88	Carte enfichable	Borne à vis	646-1057-ND	138.67	131.74	128.45	PB24SM

† Modules E/S et entretoises inclus

Rail DIN de modules E/S encapsulés d'époxy

- Modules E/S montables sur rail DIN
- Boîtier codé en couleur pour entrée c.a. et c.c.
- Voyant d'état à DEL intégré
- Homologué UL, certifié CSA, conforme CE

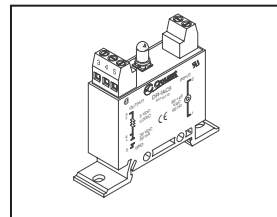

Modules d'entrée


Plage de tension d'entrée	Courant d'entrée max.	Tension d'alimentation logique	Courant d'alimentation logique max.	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de réf. Crouzet
					1	10	25	
90 à 140 V c.a.	5mA	5 V c.c.	28mA	646-1063-ND	20.10	19.10	18.62	DRIACS
4 à 32 V c.c.	34mA	5 V c.c.	28mA	646-1064-ND	20.10	19.10	18.62	DRIDCS

Modules de sortie

Plage de tensions de sortie	Courant de sortie max.	Tension d'entrée nom.	Courant d'entrée max.	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de réf. Crouzet
					1	10	25	
12 à 280 V c.a.	5A	5 à 24 V c.c.	18mA	646-1065-ND	21.99	20.89	20.37	DRQAC
3 à 60 V c.c.	3.0A	5 V c.c.	18mA	646-1066-ND	21.99	20.89	20.37	DRQDC5

Modules E/S à rail DIN

- Modules E/S montables sur rail DIN
- Boîtier codé en couleur pour entrée c.a. et c.c.
- Voyant d'état à DEL intégré
- Homologué UL, certifié CSA, conforme CE, homologué CUL

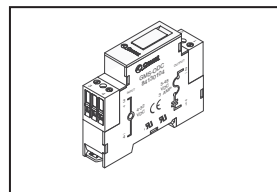

Modules d'entrée

Plage de tension d'entrée	Courant d'entrée max.	Tension d'alimentation logique	Courant d'alimentation logique max.	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de réf. Crouzet
					1	10	25	
90 à 140 V c.a.	14mA	4,5 à 30 V c.c.	32mA	646-1061-ND	22.78	21.65	21.11	84115501
4 à 32 V c.c.	35mA	4,5 à 30 V c.c.	32mA	646-1062-ND	25.28	24.02	23.42	84115503

Modules de sortie

Plage de tensions de sortie	Courant de sortie max.	Tension d'entrée nom.	Courant d'entrée max.	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de réf. Crouzet
					1	10	25	
5 à 60 V c.c.	3A	4 à 32 V c.c.	22mA	646-1067-ND	20.37	19.36	18.88	84130104
12 à 280 V c.a.	5A	4 à 32 V c.c.	22mA	646-1068-ND	24.85	23.61	23.02	84130105

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

tr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 2301