



## Affichages DEL à 7 segments Trou traversant

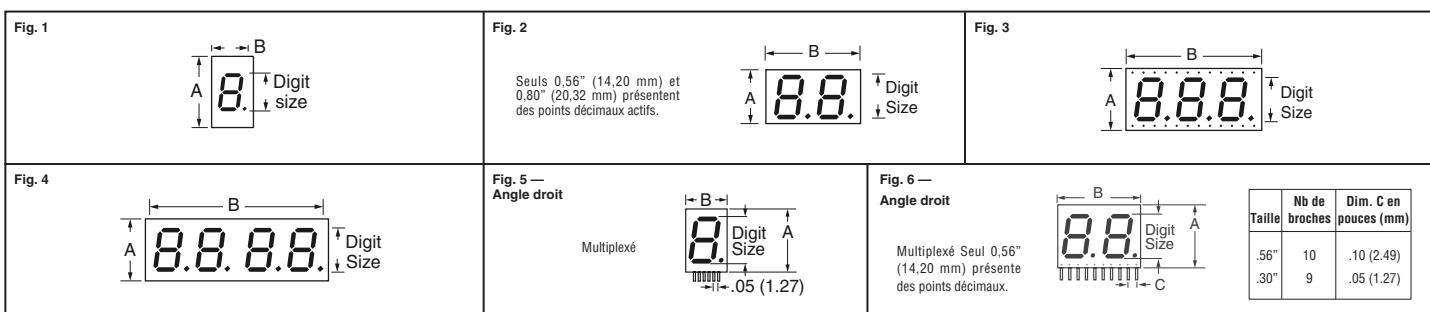


Fig.	Couleur émise	Dimensions de chiffre en pouces (mm)	Dimensions en pouces (mm) A x B	VF (V)	If (mA)	Io (µcd)	N° de référence Digi-Key Anode commune	N° de référence Digi-Key Cathode commune	Prix unitaire			N° de référence Lumex Anode commune	N° de référence Lumex Cathode commune
									1	10	100		
1	Rouge/Orange	.30 (7.62)	.75 x .40 (19.05 x 10.16)	2.0	10	2500	67-1403-ND	67-1406-ND	1.33	1.21	1.04	LDS-A304RI	LDS-C304RI
	Vert	.30 (7.62)	.75 x .40 (19.05 x 10.16)	2.2	10	2500	67-1404-ND	67-1407-ND	1.33	1.21	1.04	LDS-A302RI	LDS-C302RI
	Jaune	.30 (7.62)	.75 x .40 (19.05 x 10.16)	2.1	10	2000	67-1405-ND	67-1408-ND	1.33	1.21	1.04	LDS-A303RI	LDS-C303RI
	Super rouge	.30 (7.62)	.75 x .40 (19.05 x 10.16)	1.7	10	8000	67-1413-ND	67-1414-ND	1.96	1.78	1.53	LDS-A306RI	LDS-C306RI
	Rouge/Orange	.36 (9.14)	.55 x .30 (13.97 x 7.49)	2.0	10	2500	67-1415-ND	67-1417-ND	1.56	1.42	1.23	LDS-A324RI	LDS-C324RI
	Vert	.36 (9.14)	.55 x .30 (13.97 x 7.49)	2.2	10	2500	67-1416-ND	67-1418-ND	1.56	1.42	1.23	LDS-A322RI	LDS-C322RI
	Rouge/Orange	.43 (10.92)	.74 x .50 (18.90 x 12.60)	2.0	10	2500	67-1431-ND	67-1434-ND	1.33	1.21	1.04	LDS-A414RI	LDS-C414RI
	Vert	.43 (10.92)	.74 x .50 (18.90 x 12.60)	2.2	10	2500	67-1432-ND	67-1435-ND	1.33	1.21	1.04	LDS-A412RI	LDS-C412RI
	Jaune	.43 (10.92)	.74 x .50 (18.90 x 12.60)	2.1	10	2000	67-1433-ND	67-1436-ND	1.33	1.21	1.04	LDS-A413RI	LDS-C413RI
	Super rouge	.43 (10.92)	.74 x .50 (18.90 x 12.60)	1.8	10	8000	67-1445-ND	67-1446-ND	1.96	1.78	1.53	LDS-A416RI	LDS-C416RI
	Rouge/Orange	.50 (12.70)	.75 x .50 (19.00 x 12.70)	2.0	10	2500	67-1451-ND	67-1453-ND	1.56	1.42	1.23	LDS-A504RI	LDS-C504RI
	Vert	.50 (12.70)	.75 x .50 (19.00 x 12.70)	2.2	10	2500	67-1452-ND	67-1454-ND	1.56	1.42	1.23	LDS-A502RI	LDS-C502RI
	Rouge/Orange	.56 (14.22)	.75 x .48 (19.05 x 12.19)	2.0	10	2500	67-1463-ND	67-1466-ND	1.33	1.21	1.04	LDS-A514RI	LDS-C514RI
	Vert	.56 (14.22)	.75 x .48 (19.05 x 12.19)	2.2	10	2500	67-1464-ND	67-1467-ND	1.33	1.21	1.04	LDS-A512RI	LDS-C512RI
	Jaune	.56 (14.22)	.75 x .48 (19.05 x 12.19)	2.1	10	2000	67-1465-ND	67-1468-ND	1.33	1.21	1.04	LDS-A513RI	LDS-C513RI
	Super rouge	.56 (14.22)	.75 x .48 (19.05 x 12.19)	1.7	10	8000	67-1475-ND	67-1476-ND	1.96	1.78	1.53	LDS-A516RI	LDS-C516RI
	Rouge/Orange	.80 (20.32)	1.09 x .788 (27.71 x 20.02)	2.0	10	2500	67-1477-ND	67-1480-ND	1.93	1.76	1.52	LDS-A814RI	LDS-C814RI
	Vert	.80 (20.32)	1.09 x .788 (27.71 x 20.02)	2.2	10	2500	67-1478-ND	67-1481-ND	1.93	1.76	1.52	LDS-A812RI	LDS-C812RI
	Jaune	.80 (20.32)	1.09 x .788 (27.71 x 20.02)	2.1	10	2000	67-1479-ND	67-1482-ND	1.93	1.76	1.52	LDS-A813RI	LDS-C813RI
	Super rouge	.80 (20.32)	1.09 x .788 (27.71 x 20.02)	1.7	10	8000	67-1483-ND	67-1484-ND	2.66	2.42	2.08	LDS-A816RI	LDS-C816RI
	Rouge/Orange	1.0 (25.40)	1.34 x .95 (34.04 x 24.00)	4.0	10	2500	67-1485-ND	67-1487-ND	2.61	2.38	2.04	LDS-AA14RI	LDS-CA14RI
	Vert	1.0 (25.40)	1.34 x .95 (34.04 x 24.00)	4.4	10	2500	67-1486-ND	67-1488-ND	2.61	2.38	2.04	LDS-AA12RI	LDS-CA12RI
	Rouge/Orange	2.25 (57.15)	2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01)	8.0	10	2500	67-1489-ND	67-1491-ND	8.01	7.29	6.27	LDS-AD14RI	LDS-CD14RI
	Vert	2.25 (57.15)	2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01)	8.8	10	2500	67-1490-ND	67-1492-ND	8.01	7.29	6.27	LDS-AD12RI	LDS-CD12RI
Super rouge	2.25 (57.15)	2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01)	6.8	10	8000	67-1493-ND	67-1494-ND	9.18	8.35	7.18	LDS-AD16RI	LDS-CD16RI	
Rouge/Orange	.30 (7.62)	.60 x .61 (15.24 x 15.49)	2.0	10	2500	67-1409-ND	67-1411-ND	2.12	1.93	1.66	LDD-E304NI	LDD-F304NI	
Vert	.30 (7.62)	.60 x .61 (15.24 x 15.49)	2.2	10	2500	67-1410-ND	67-1412-ND	2.12	1.93	1.66	LDD-E302NI	LDD-F302NI	
Rouge	.40 (10.16)	.63 x .80 (16.00 x 20.22)	2.0	10	2500	67-1437-ND	67-1438-ND	2.02	1.85	1.59	LDD-A404NI	LDD-C404NI	
Vert	.40 (10.16)	.63 x .80 (16.00 x 20.22)	2.2	10	2500	67-1419-ND	67-1421-ND	2.02	1.85	1.59	LDD-A402NI	LDD-C402NI	
Jaune	.40 (10.16)	.63 x .80 (16.00 x 20.22)	2.1	10	2000	67-1420-ND	67-1422-ND	2.02	1.85	1.59	LDD-A403NI	LDD-C403NI	
Super rouge	.40 (10.16)	.63 x .80 (16.00 x 20.22)	1.7	10	8000	67-1447-ND	67-1448-ND	3.13	2.84	2.45	LDD-A406NI	LDD-C406NI	
Rouge/Orange	.56 (14.22)	.75 x .98 (19.05 x 24.89)	2.0	10	2500	67-1455-ND	67-1458-ND	2.02	1.85	1.59	LDD-A514RI	LDD-C514RI	
Vert	.56 (14.22)	.75 x .98 (19.05 x 24.89)	2.2	10	2500	67-1456-ND	67-1459-ND	2.02	1.85	1.59	LDD-A512RI	LDD-C512RI	
Jaune	.56 (14.22)	.75 x .98 (19.05 x 24.89)	2.1	10	2000	67-1457-ND	67-1460-ND	2.02	1.85	1.59	LDD-A513RI	LDD-C513RI	
Super rouge	.56 (14.22)	.75 x .98 (19.05 x 24.89)	1.7	10	8000	67-1461-ND	67-1462-ND	3.13	2.84	2.45	LDD-A516RI	LDD-C516RI	
Rouge/Orange	.80 (20.32)	1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81)	2.0	10	2500	67-1469-ND	67-1472-ND	3.38	3.07	2.65	LDD-A814RI	LDD-C814RI	
Vert	.80 (20.32)	1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81)	2.2	10	2500	67-1470-ND	67-1473-ND	3.38	3.07	2.65	LDD-A812RI	LDD-C812RI	
Jaune	.80 (20.32)	1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81)	2.1	10	2000	67-1471-ND	67-1474-ND	3.38	3.07	2.65	LDD-A813RI	LDD-C813RI	
Rouge/Orange	.56 (14.22)	.75 x 1.48 (19.05 x 37.59)	2.0	10	2500	67-1423-ND	67-1425-ND	4.31	3.92	3.37	LDT-A514RI	LDT-C514RI	
Vert	.56 (14.22)	.75 x 1.48 (19.05 x 37.59)	2.2	10	2500	67-1424-ND	67-1426-ND	4.31	3.92	3.37	LDT-A512RI	LDT-C512RI	
Rouge/Orange	.28 (7.11)	.40 x 1.264 (10.11 x 32.11)	2.0	10	2500	67-1427-ND	—	6.27	5.70	4.90	LDD-M284RI	—	
Vert	.28 (7.11)	.40 x 1.264 (10.11 x 32.11)	2.2	10	2500	67-1428-ND	—	6.27	5.70	4.90	LDD-M282RI	—	
Jaune	.28 (7.11)	.40 x 1.264 (10.11 x 32.11)	2.1	10	2000	67-1429-ND	—	6.27	5.70	4.90	LDD-M283RI	—	
Super rouge	.28 (7.11)	.40 x 1.264 (10.11 x 32.11)	1.7	10	8000	67-1430-ND	—	11.99	10.91	9.38	LDD-M286RI	—	
Rouge/Orange	.56 (14.22)	.75 x 1.98 (19.00 x 50.29)	2.0	10	2500	67-1439-ND	67-1442-ND	6.27	5.70	4.90	LDD-M514RI	LDD-N514RI	
Vert	.56 (14.22)	.75 x 1.98 (19.00 x 50.29)	2.2	10	2500	67-1440-ND	67-1443-ND	6.27	5.70	4.90	LDD-M512RI	LDD-N512RI	
Jaune	.56 (14.22)	.75 x 1.98 (19.00 x 50.29)	2.1	10	2000	67-1441-ND	67-1444-ND	6.27	5.70	4.90	LDD-M513RI	LDD-N513RI	
Super rouge	.56 (14.22)	.75 x 1.98 (19.00 x 50.29)	1.7	10	8000	67-1449-ND	67-1450-ND	6.27	5.70	4.90	LDD-M516RI	LDD-N516RI	
Rouge	.56 (14.22)	.75 x .49 (19.05 x 12.50)	2.0	10	2500	67-1512-ND	67-1513-ND	1.68	1.53	1.32	LDS-M514RI-RA	LDS-N514RI-RA	
Vert	.56 (14.22)	.75 x .49 (19.05 x 12.50)	2.2	10	2500	67-1514-ND	67-1515-ND	1.68	1.53	1.32	LDS-M512RI-RA	LDS-N512RI-RA	
Rouge	.30 (7.62)	.59 x .61 (15.00 x 15.50)	2.0	10	2500	67-1516-ND	67-1517-ND	2.86	2.61	2.24	LDD-E304NI-RA	LDD-F304NI-RA	
Vert	.30 (7.62)	.59 x .61 (15.00 x 15.50)	2.2	10	2500	67-1518-ND	67-1519-ND	2.86	2.61	2.24	LDD-E302NI-RA	LDD-F302NI-RA	
Rouge	.56 (14.20)	.75 x .98 (19.00 x 25.00)	2.0	10	2500	67-1520-ND	67-1521-ND	2.82	2.57	2.21	LDD-M514RI-RA	LDD-N514RI-RA	
Vert	.56 (14.20)	.75 x .98 (19.00 x 25.00)	2.2	10	2500	67-1522-ND	67-1523-ND	2.82	2.57	2.21	LDD-M512RI-RA	LDD-N512RI-RA	

• Conforme à RoHS † Affichage multiplex • Deux-points inactifs sur l'affichage ‡ Connexions de segment non standard

## Grands affichages à 7 segments, à cristaux liquides


\* Dimensions de chiffre en pouces (mm)

Digit Size Inch (mm)*	Dimensions - pouces (mm) A x B	Méthode de commande	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Lumex
				1	25	100	
1.36 (34.54)	1.97 x 1.30 (50.00 x 33.00)	Statique, 1/2 polarisation	67-1506-ND	3.94	3.29	2.63	LDD-S101D14TR
2.21 (56.13)	3.00 x 2.20 (76.20 x 55.88)	Statique	67-1507-ND	8.94	7.46	5.97	LDD-S101D22TR
2.99 (76.00)	4.03 x 3.00 (102.40 x 76.20)	Statique	67-1508-ND	14.96	11.97	10.48	LDD-S101D30TR
4.00 (101.60)	4.83 x 3.20 (122.56 x 81.28)	Statique, 1/2 polarisation	67-1509-ND	19.36	15.49	13.56	LDD-S101D40TR

### SPÉCIFICATIONS :

- Type de fluide : TN
- Couleur d'arrière-plan : gris
- Direction de visualisation : 6 heures
- Mode d'affichage : réfléchissant
- Tension de fonctionnement : 3,0 à 5,0 V c.a.
- Température de fonctionnement : 0 à 50 °C
- Température de stockage : -20 à 70 °C
- Peut être commandé avec le CD4543BE

Remarque : L'affichage de 4" ne présente pas de point décimal. Le nombre de broches varie avec la hauteur d'affichage.

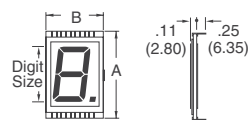

0

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 2479