



DEL à forte luminosité

 


Fig.	Description	Couleur émise	Lentille	Longueur d'onde de crête (nm)	Vf (V) typ.	If (mA) max.	le (mcd)	Angle de visualisation (2 x Théta)	N° de référence Digi-Key	Prix				N° de référence Lumex
										1	10	100	500	
1	T-1 (3mm)	Super orange Super jaune Vert	Transparente comme l'eau	620	2.0	30	1000	30	67-1074-ND	.84	6.99	62.89	279.51	SSL-LX3044SOC
				590	2.1	30	1000	30	67-1076-ND	.73	6.10	54.89	243.94	SSL-LX3044SYC
				502	3.5	25	1100	30	67-1754-ND	2.31	19.27	173.42	770.77	SSL-LX3044UEGC
2	T-1 3/4 (5mm)	Super rouge Super orange Super orange Super orange Super jaune Vert	Transparente comme l'eau	660	1.7	30	2800	30	67-1612-ND	.46	3.79	34.12	151.61	SSL-LX5093SRC/E
				660	1.7	30	1800	30	67-1611-ND	.47	3.90	35.07	155.85	SSL-LX5093SRC/DW
				660	1.7	30	1500	30	67-1610-ND	.24	1.97	17.73	78.77	SSL-LX5093SRC/DV
				610	2.0	30	2500	30	67-1113-ND	.84	6.99	62.89	279.51	SSL-LX5093SOC
				590	2.1	30	1000	30	67-1115-ND	.60	5.04	45.36	201.59	SSL-LX5093SYC
				502	3.5	25	1500	30	67-1755-ND	2.31	19.27	173.42	770.77	SSL-LX5093UEGC
3	T-1 3/4 (5mm)	Rouge Jaune	Transparente comme l'eau	660	1.7	30	2500	20	67-1122-ND	.48	4.05	36.40	161.78	SSL-LX5093RC/4
				590	2.1	30	1300	20	67-1123-ND	.85	7.03	63.27	281.20	SSL-LX5093XYC
4	T-1 3/4 (4.7mm)	Vert	Water Clear*	502	3.5	25	1000	30	67-1756-ND	2.31	19.27	173.42	770.77	SSL-LX4073UEGC

* Transparente comme l'eau

DEL DSP - DEL basse tension, 1,5 V




Ensemble 1210

Température de fonctionnement : -40 à 85 °C

Couleur émise	Couleur de la lentille	Onde crête (nm)	Tension directe (min.)	Courant de DEL (à 1,5 V)	mcd typ. à 2 V	Angle de visualisation (2 x Théta)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire de bande coupée			N° de référence Digi-Key	Bande et bobine		N° de référence Lumex
								1	10	100		Qté	Prix	
Super rouge	Water Clear*	636	1.5V	10	40	140	67-1867-1-ND	1.81	1.55	1.30	67-1867-2-ND	3,000	857.68/M	SML-DSP1210SIC-TR
Orange	Water Clear*	620	1.5V	10	40	140	67-1868-1-ND	1.84	1.58	1.32	67-1868-2-ND	3,000	871.74/M	SML-DSP1210SOC-TR
Jaune	Water Clear*	590	1.5V	10	30	140	67-1869-1-ND	1.84	1.58	1.32	67-1869-2-ND	3,000	871.74/M	SML-DSP1210SYC-TR
Vert	Water Clear*	525	1.5V	2.5	40	140	67-1870-1-ND	2.76	2.37	1.97	67-1870-2-ND	3,000	1307.60/M	SML-DSP1210UPGC-TR
Bleu	Water Clear*	470	1.5V	2.5	35	140	67-1871-1-ND	2.19	1.88	1.57	67-1871-2-ND	3,000	1040.46/M	SML-DSP1210USBC-TR

◆ Conforme à RoHS * Transparente comme l'eau

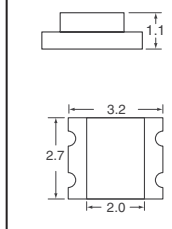

DEL blanches

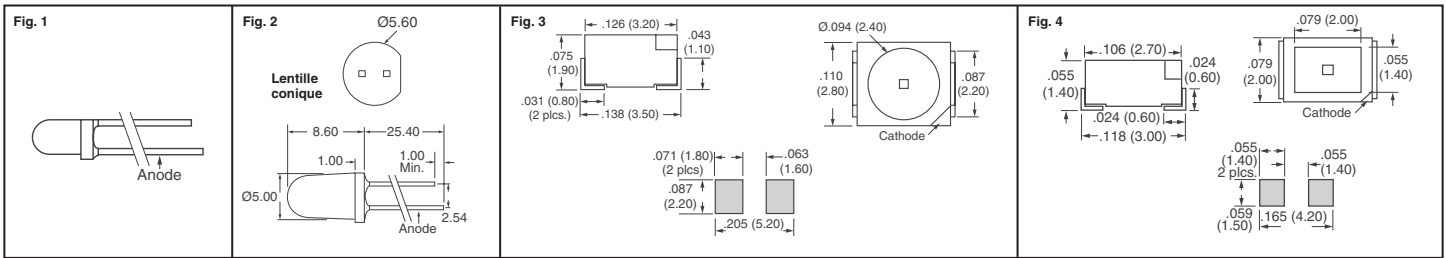


Fig.	Description (mm)	Couleur émise	Lentille	Vf (V) typ.	If (mA) max.	Io (mcd) typ.	Angle de visualisation (2 x Théta)	N° de référence Digi-Key	Prix				N° de référence Digi-Key	Bande et bobine		N° de référence Lumex	
										1	10	100	500				
1	T-1 (3mm)	Blanc	Transparente comme l'eau	3.6	30	750	40	67-1606-ND	3.18	28.59	228.69	1016.40	—	—	—	—	SSL-LX3054UWC/A
				3.5	30	3,300	30	67-1690-ND	.94	8.46	67.69	300.85	—	—	—	—	SLX-LX3054UWC
				3.6	30	800	30	67-1954-ND	1.86	16.77	134.16	596.29	—	—	—	—	SSL-LX3044UWC
				3.6	30	900	20	67-1955-ND	1.86	16.77	134.16	596.29	—	—	—	—	SSL-LX3054UWC/B
1	T-1 3/4 (5mm)	Blanc	Transparente comme l'eau	3.6	30	740	45	67-1605-ND	3.18	28.59	228.69	1016.40	—	—	—	—	SSL-LX5093UWC/A
				3.0	25	3,500	40	67-1691-ND	.74	6.60	52.75	234.45	—	—	—	—	SLX-LX5093UWC/C
				3.5	25	8,000	20	67-1693-ND	.94	8.46	67.69	300.85	—	—	—	—	SLX-LX5093UWC/E
				3.5	25	9,000	20	67-1694-ND	1.17	10.49	83.85	372.68	—	—	—	—	SLX-LX5093UWC/F
				3.5	25	11,000	20	67-2027-ND	1.36	11.27	101.39	450.60	—	—	—	—	SSL-LX5093UWC/G
				3.5	25	11,000	25	67-1695-ND	1.25	11.17	89.34	397.07	—	—	—	—	SLX-LX5093UWC/G
				3.6	30	680	34	67-1696-ND	1.88	16.92	135.38	601.71	—	—	—	—	SLX-LX5093UWC/H
2	T-1 3/4 (5mm)	Blanc	Water Clear*	3.6	30	2,300	15	67-1604-ND	3.18	28.59	228.69	1016.40	—	—	—	SSL-LX5093UWC	
3	3.2 x 2.8	Blanc	Water Clear*	3.5	30	150	120	67-1608-1-ND	2.54	23.50	210.90	952.88	67-1608-2-ND	1,500	1778.70/M	SML-LX2832UWC-TR	
4	2.7 x 2.0	Blanc	Water Clear*	3.5	30	150	120	67-1607-1-ND	2.42	22.41	201.06	908.41	67-1607-2-ND	2,000	1695.70/M	SML-LX23UWC-TR	
—	0603	Blanc	Jaune diffus	3.5	20	65	140	67-1959-1-ND	1.03	8.58	68.61	317.31	67-1959-2-ND	4,000	569.44/M	SML-LX0603UWD-TR	

† Bande coupée * Transparente comme l'eau

DEL bleues

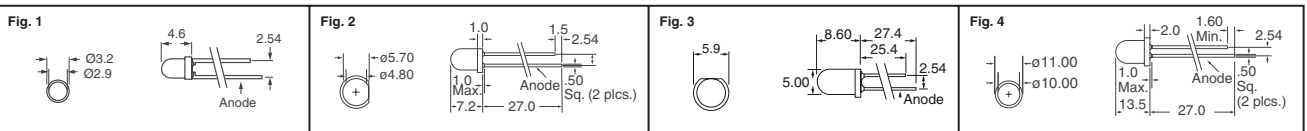


Fig.	Description	Couleur émise	Lentille	Longueur d'onde de crête (nm)	Vf (V) typ.	If (mA) max.	le (mcd)	Angle de visualisation (2 x Théta)	N° de référence Digi-Key	Prix				N° de référence Lumex
										1	10	100	500	
1	T-1 (3mm)	Bleu	Water Clear* Bleu diffusé	470	3.5	30	1000	30	67-1747-ND	1.89	16.97	135.69	603.06	SSL-LX3044USBC
				470	3.5	30	80	60	67-1748-ND	1.89	16.97	135.69	603.06	SSL-LX3044USBD
2	T-1 3/4 (4.7mm)	Bleu	Water Clear*	470	3.5	30	750	30	67-1749-ND	1.89	16.97	135.69	603.06	SSL-LX4073USBC
3	T-1 3/4 (5mm)	Bleu	Water Clear* Bleu diffusé	470	3.5	30	1000	30	67-1750-ND	1.89	16.97	135.69	603.06	SSL-LX5093USBC
				470	3.5	30	300	60	67-1751-ND	1.89	16.97	135.69	603.06	SSL-LX5093USBD
4	10mm	Bleu	Water Clear* Bleu diffusé	470	3.6	30	800	15	67-1752-ND	2.58	23.25	186.00	826.67	SSL-LX100133USBC
				470	3.6	30	300	60	67-1753-ND	2.58	23.25	186.00	826.67	SSL-LX100133USBD

* Transparente comme l'eau

Digi-Reel® La plupart des composants à découper à technologie CMS sont disponibles sur une Digi-Reel®. Pour obtenir la référence bobine Digi-Reel, remplacer 1-ND par 6-ND ou CT-ND par DKR-ND. Voir les services Digi-Key® en page 2 pour plus d'informations.

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

2480 (FR091)

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111