



## DEL à montage sur circuit imprimé

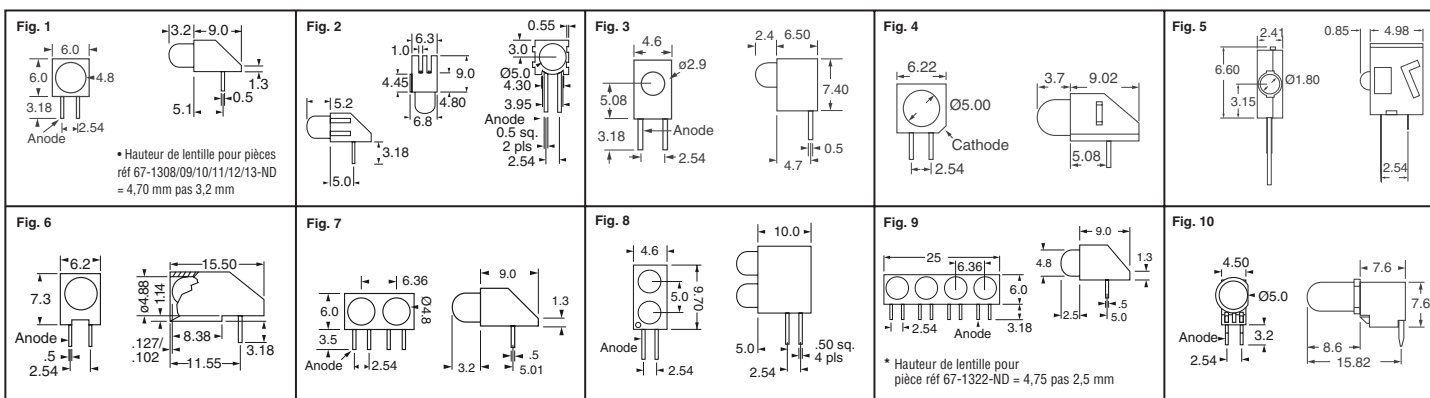


Fig.	Description	Couleur émise	Lentille	Longueur d'onde de crête (nm)	Vf (V) typ.	If (mA) max.	Io (mcd) typ.	Angle de visualisation (2 x Θéta)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Lumex
										1	25	100	
1	5mm	Rouge/Vert	Blanc diffus	700/565	2,0/2,2	25	6/20	60	67-1221-ND	.61	.51	.41	SSF-LXH100HGW
		Rouge	Rouge diffus	635	5,0	12	30	60	67-1222-ND	.61	.51	.41	SSF-LXH100ID-5V
		Rouge	Rouge diffus	700	2,0	25	6	60	67-1308-ND	.41	.34	.28	SSF-LXH100HD-01
		Rouge	Rouge diffus	660	1,7	30	60	60	67-1225-ND	.61	.51	.41	SSF-LXH100SRD
		Rouge	Rouge diffus	635	2,0	30	40	60	67-1309-ND	.71	.60	.48	SSF-LXH100ID-01
		Rouge	Rouge diffus	635	2,0	30	40	60	67-1217-ND	.38	.32	.26	SSF-LXH100ID
		Rouge	Rouge diffus	635	2,0	30	40	60	67-1312-ND	.71	.60	.48	SSF-LXH100LID-01
		Rouge	Rouge diffus	635	2,0	30	40	60	67-1219-ND	.48	.41	.33	SSF-LXH100LID
		Jaune	Jaune diffus	585	2,1	30	30	60	67-1311-ND	.71	.60	.48	SSF-LXH100YD-01
		Jaune	Jaune diffus	585	2,1	30	30	60	67-1224-ND	.38	.32	.26	SSF-LXH100YD
		Vert	Vert diffus	565	2,2	25	30	60	67-1310-ND	.71	.60	.48	SSF-LXH100GD-01
		Vert	Vert diffus	565	2,2	25	30	60	67-1218-ND	.38	.32	.26	SSF-LXH100GD
		Vert	Vert diffus	565	5,0	12	10	60	67-1223-ND	.61	.51	.41	SSF-LXH100GD-5V
		Vert	Vert diffus	565	2,2	25	30	60	67-1313-ND	.71	.60	.48	SSF-LXH100LGD-01
Vert	Vert diffus	565	2,2	25	30	60	67-1220-ND	.48	.41	.33	SSF-LXH100LGD		
2	5mm	Rouge/Vert	Blanc diffus	700/565	2,0/2,2	30	6/20	60	67-1226-ND	.61	.51	.41	SSF-LXH100HMGW
		Rouge	Rouge diffus	635	5,0	12	20	60	67-1233-ND	.61	.51	.41	SSF-LXH100MID-5V
		Rouge	Rouge diffus	660	1,8	30	100	60	67-1230-ND	.61	.51	.41	SSF-LXH100MSRD
		Rouge	Rouge diffus	635	2,0	30	30	60	67-1227-ND	.38	.32	.26	SSF-LXH100MID
		Rouge	Rouge diffus	635	2,0	30	30	60	67-1231-ND	.48	.41	.33	SSF-LXH100MLID
		Jaune	Jaune diffus	585	2,1	30	30	60	67-1229-ND	.38	.32	.26	SSF-LXH100MYD
		Vert	Vert diffus	565	2,2	25	30	60	67-1228-ND	.38	.32	.26	SSF-LXH100MGD
		Vert	Vert diffus	565	2,2	25	30	60	67-1232-ND	.48	.41	.33	SSF-LXH100MLGD
		Vert	Vert diffus	565	5,0	30	20	60	67-1234-ND	.61	.51	.41	SSF-LXH100MGD-5V
		3	3mm	Rouge	Rouge diffus	635	5,0	12	9	60	67-1241-ND	.56	.47
Rouge	Rouge diffus			660	1,8	30	80	60	67-1238-ND	.46	.39	.31	SSF-LXH103SRD
Rouge	Rouge diffus			635	2,0	30	40	60	67-1239-ND	.46	.39	.31	SSF-LXH103LID
Rouge	Rouge diffus			635	2,0	30	30	60	67-1235-ND	.33	.28	.23	SSF-LXH103ID
Jaune	Jaune diffus			585	2,1	30	30	60	67-1237-ND	.33	.28	.23	SSF-LXH103YD
Vert	Vert diffus			565	2,1	30	30	60	67-1236-ND	.33	.28	.23	SSF-LXH103GD
Vert	Vert diffus			565	2,1	25	30	60	67-1240-ND	.46	.39	.31	SSF-LXH103LGD
Vert	Vert diffus			565	5,0	12	8	60	67-1242-ND	.56	.47	.38	SSF-LXH103GD-5V
Bleu	Bleu diffus			470	3,5	30	80	60	67-2028-ND	2,43	2,03	1,83	SSF-LXH103USBD
Blanc	Transparente comme l'eau			550	3,6	30	500	30	67-2028-ND	2,53	2,11	1,90	SSF-LXH103UJWC
4	5mm	Rouge	Rouge diffus	700	5,0	12	3	60	67-1038-ND	.80	.67	.54	SSF-LXH104HD-5V
		Rouge	Rouge diffus	635	2,0	30	40	60	67-1039-ND	.27	.23	.19	SSF-LXH104ID
		Jaune	Jaune diffus	585	2,1	30	30	60	67-1040-ND	.27	.23	.19	SSF-LXH104YD
		Vert	Vert diffus	565	2,2	25	30	60	67-1037-ND	.27	.23	.19	SSF-LXH104GD
5	1.8mm	Rouge	Rouge diffus	635	2,0	30	8	60	67-1042-ND	.61	.52	.41	SSF-LXH555ID
		Jaune	Jaune diffus	585	2,1	30	8	60	67-1043-ND	.61	.52	.41	SSF-LXH555YD
		Vert	Vert diffus	565	2,1	25	8	60	67-1041-ND	.61	.52	.41	SSF-LXH555GD
6	5mm	Rouge/Vert	Blanc diffus	700/565	2,1	30	5/8	60	67-1243-ND	.69	.58	.46	SSF-LXH2107HGW
		Rouge	Rouge diffus	660	1,7	30	40	60	67-1247-ND	.61	.51	.41	SSF-LXH1071SRD
		Rouge	Rouge diffus	635	2,1	30	40	60	67-1244-ND	.46	.39	.31	SSF-LXH1071ID
		Rouge	Rouge diffus	635	2,1	30	40	60	67-1248-ND	.56	.47	.38	SSF-LXH1071LID
		Jaune	Jaune diffus	585	2,1	30	20	60	67-1246-ND	.46	.39	.31	SSF-LXH1071YD
		Vert	Vert diffus	565	2,1	30	20	60	67-1245-ND	.46	.39	.31	SSF-LXH1071GD
7	5mm	Vert	Vert diffus	565	2,1	30	20	60	67-1249-ND	.56	.47	.38	SSF-LXH1071LGD
		Rouge	Rouge diffus	660	1,8	30	100	60	67-1253-ND	.91	.77	.61	SSF-LXH2100SRD
		Rouge	Rouge diffus	635	2,0	30	40	60	67-1250-ND	.76	.64	.51	SSF-LXH2100ID
		Jaune	Jaune diffus	585	2,1	30	30	60	67-1252-ND	.76	.64	.51	SSF-LXH2100YD
		Vert	Vert diffus	565	2,2	25	30	60	67-1251-ND	.76	.64	.51	SSF-LXH2100GD
		Rouge	Rouge diffus	635	5,0	12	20	60	67-1260-ND	1,14	.96	.77	SSF-LXH2103ID-5V/4
8	3mm	Rouge	Rouge diffus	635	2,0	30	40	60	67-1254-ND	.84	.70	.56	SSF-LXH2103ID/4
		Rouge	Rouge diffus	635	2,0	30	40	60	67-1258-ND	1,02	.85	.68	SSF-LXH2103LID/4
		Rouge	Rouge diffus	660	1,7	30	130	60	67-1257-ND	1,32	1,11	.89	SSF-LXH2103SRD/4
		Super rouge	Rouge diffus	660	1,7	30	130	60	67-1257-ND	1,32	1,11	.89	SSF-LXH2103SRD/4
		Jaune	Jaune diffus	585	2,1	30	30	60	67-1256-ND	.84	.70	.56	SSF-LXH2103YD/4
		Vert	Vert diffus	565	5,0	12	20	60	67-1261-ND	1,14	.96	.77	SSF-LXH2103GGD-5V/4
9	5mm	Vert	Vert diffus	565	2,2	25	30	60	67-1255-ND	.84	.70	.56	SSF-LXH2103GGD/4
		Vert	Vert diffus	565	2,2	25	30	60	67-1259-ND	1,02	.85	.68	SSF-LXH2103LGGD/4
		Rouge/Vert	Blanc diffus	700/565	2,1	25	4	60	67-1289-ND	1,98	1,66	1,33	SSF-LXH400HGW
		Rouge	Rouge diffus	635	5,0	12	8	60	67-1290-ND	1,98	1,66	1,33	SSF-LXH400ID-5V
		Rouge	Rouge diffus	660	1,7	30	100	60	67-1288-ND	1,98	1,66	1,33	SSF-LXH400SRD
		Rouge	Rouge diffus	635	2,0	30	20	60	67-1285-ND	1,07	.89	.72	SSF-LXH400ID
10	5mm	Jaune	Jaune diffus	585	2,1	30	20	60	67-1287-ND	1,07	.89	.72	SSF-LXH400YD
		Vert	Vert diffus	565	5,0	12	20	60	67-1291-ND	1,98	1,66	1,33	SSF-LXH400GD-5V
		Vert	Vert diffus	565	2,1	25	20	60	67-1322-ND	1,88	1,57	1,26	SSF-LXH400GD-01
		Vert	Vert diffus	565	2,1	25	20	60	67-1286-ND	1,07	.89	.72	SSF-LXH400GD
		Rouge/Vert	Blanc diffus	700/565	2,1	25	6	60	67-1292-ND	1,17	.98	.78	SSF-LXH4RA5HGW
		Rouge	Rouge diffus	635	5,0	12	30	60	67-1299-ND	1,17	.98	.78	SSF-LXH4RA5ID-5V
11	3mm	Rouge	Rouge diffus	660	1,7	30	80	60	67-1296-ND	1,17	.98	.78	SSF-LXH4RA5SRD
		Rouge	Rouge diffus	635	2,1	30	40	60	67-1297-ND	.81	.68	.55	SSF-LXH4RA5LID
		Rouge	Rouge diffus	635	2,1	30	40	60	67-1293-ND	.81	.68	.55	SSF-LXH4RA5ID
		Rouge (clignotant)	Rouge diffus	635	3,5	70	20	60	67-1301-ND	2,24	1,87	1,50	SSF-LXH4RA5BID
		Jaune	Jaune diffus	585	2,1	30	30	60	67-1295-ND	.81	.68	.55	SSF-LXH4RA5YD
		Vert	Vert diffus	565	5,0	12	15	60	67-1300-ND	1,17	.98	.78	SSF-LXH4RA5GD-5V
		Vert	Vert diffus	565	2,1	25	30	60	67-1294-ND	.81	.68	.55	SSF-LXH4RA5GD
		Vert	Vert diffus	565	2,1	25	30	60	67-1298-ND	.81	.68	.55	SSF-LXH4RA5LGD
		Rouge/Vert	Blanc diffus	700/565	2,1	25	3/4	60	67-1302-ND	1,17	.98	.78	SSF-LXH4RAHGW
		Rouge	Rouge diffus	660	1,7	30	80	60	67-1306-ND	1,17	.98	.78	SSF-LXH4RA5RD
Rouge	Rouge diffus	635	2,1	30	40	60	67-1303-ND	.81	.68	.55	SSF-LXH4RAID		
Rouge (clignotant)	Rouge diffus	635	3,5	20	6	60	67-1307-ND	2,24	1,87	1,50	SSF-LXH4RABID		

◆ Conforme à RoHS † Version faible courant, s'allume à 2 mA

(suite)

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

2482 (FR091)

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111