




Fig.	Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Dialight
		1	25	100		
LumiSpot™						
1	3x1 W, bleu, 48 mm	350-1985-ND	36.73	29.78	28.29	LSP3-B-XXX
	3x1 W, vert, 48 mm	350-1986-ND	36.73	29.78	28.29	LSP3-G-XXX
	3x1 W, rouge, 48 mm	350-1987-ND	34.59	28.05	26.65	LSP3-R-XXX
	3x1 W, blanc chaud, 48 mm	350-1988-ND	39.93	32.38	30.76	LSP3-WW-XXX
2	6x1 W, bleu, 69 mm	350-1990-ND	57.04	46.45	44.82	LSP6-B-XXX
	6x1 W, vert, 69 mm	350-1991-ND	57.04	46.45	44.82	LSP6-G-XXX
	6x1 W, rouge, 69 mm	350-1992-ND	52.54	42.78	41.28	LSP6-R-XXX
	6x1 W, blanc chaud, 69 mm	350-1993-ND	60.30	50.86	48.31	LSP6-WW-XXX
3	9x1 W, bleu, 90 mm	350-1995-ND	64.59	59.22	53.83	LSP9-B-XXX
	9x1 W, vert, 90 mm	350-1996-ND	64.59	59.22	53.83	LSP9-G-XXX
	9x1 W, rouge, 90 mm	350-1997-ND	65.30	55.07	52.32	LSP9-R-XXX
	9x1 W, blanc chaud, 90 mm	350-1998-ND	72.99	66.91	60.83	LSP9-WW-XXX
4	9x1 W, blanc, 90 mm	350-1999-ND	72.99	66.91	60.83	LSP9-W-XXX
	Moteur RVB Colour™					
	4 Circulaire 3x1 W	350-1928-ND	51.67	42.08	40.60	CE3C-RGB-XXX
	5 Circulaire 6x1 W	350-1929-ND	83.70	76.73	69.76	CE6C-RGB-XXX
6 Circulaire 12x1 W	350-1923-ND	115.48	110.71	108.54	CE12C-RGB-XXX	
7 Linéaire 12x1 W	350-1924-ND	107.09	97.53	95.62	CE12L-RGB-XXX	
8 Circulaire 18x1 W	350-1925-ND	152.97	146.65	143.77	CE18C-RGB-XXX	
9 Linéaire 18x1 W	350-1927-ND	142.74	136.84	134.15	CE18L-RGB-XXX	
10 Circulaire 36x1 W	350-1927-ND	301.65	289.18	283.51	CE36C-RGB-XXX	
LinkLED™ 1 W SUR MCPCB avec connecteurs						
11	Ambre	350-1946-ND	13.31	9.92	8.50	LK1-1-A
	Bleu	350-1947-ND	14.40	10.73	9.20	LK1-1-B
	Vert	350-1948-ND	14.41	10.73	9.20	LK1-1-G
	Rouge	350-1949-ND	13.31	9.92	8.50	LK1-1-R
	Blanc	350-1950-ND	16.03	11.95	10.24	LK1-1-W
Blanc chaud	350-1951-ND	16.03	11.95	10.24	LK1-1-WW	
LinkLED™						
—	Éclairage de bord, rouge/vert/bleu	350-1952-ND	31.53	25.57	24.29	LK-3-EL-RGB
	Rouge/Vert/Bleu	350-1953-ND	34.46	27.24	23.80	LK-3-RGB
	Modulaire rouge/vert/bleu/	350-1956-ND	39.48	32.01	30.41	LKOP-RGB-XXX
LumiLine™ avec supports						
12	3x1 W, bleu	350-1957-ND	38.61	31.31	29.74	LLN3-B-XXX
	3x1 W, vert	350-1958-ND	38.61	31.31	29.74	LLN3-G-XXX
	3x1 W, rouge	350-1959-ND	36.41	29.53	28.05	LLN3-R-XXX
	3x1 W, blanc chaud	350-1960-ND	41.90	33.98	32.28	LLN3-WW-XXX
13	3x1 W, blanc	350-1961-ND	41.90	33.98	32.28	LLN3-W-XXX
	9x1 W, bleu	350-1962-ND	66.71	61.15	55.59	LLN9-B-XXX
	9x1 W, vert	350-1963-ND	66.71	61.15	55.59	LLN9-G-XXX
	9x1 W, rouge	350-1964-ND	70.64	64.76	58.87	LLN9-R-XXX
14	9x1 W, blanc chaud	350-1965-ND	75.10	68.84	62.59	LLN9-WW-XXX
	9x1 W, blanc	350-1966-ND	75.10	68.84	62.59	LLN9-W-XXX
LumiLight™						
14	3x1 W, ambre	350-1967-ND	29.15	23.04	20.13	LLT3-A
	3x1 W, bleu	350-1968-ND	31.75	25.11	21.93	LLT3-B
	3x1 W, vert	350-1969-ND	31.75	25.11	21.93	LLT3-G
	3x1 W, rouge	350-1970-ND	29.15	23.04	20.13	LLT3-R
	3x1 W, blanc	350-1971-ND	37.42	30.34	28.83	LLT3-W
	3x1 W, blanc chaud	350-1972-ND	31.42	25.48	24.21	LLT3-WW
15	6x1 W, ambre	350-1973-ND	40.47	32.82	31.18	LLT6-A
	6x1 W, bleu	350-1974-ND	45.07	36.55	34.72	LLT6-B
	6x1 W, vert	350-1975-ND	45.07	36.55	34.72	LLT6-G
	6x1 W, rouge	350-1976-ND	40.47	32.82	31.18	LLT6-R
	6x1 W, blanc	350-1977-ND	49.16	40.04	38.63	LLT6-W
	6x1 W, blanc chaud	350-1978-ND	49.16	40.04	38.63	LLT6-WW
16	9x1 W, ambre	350-1979-ND	52.28	42.57	41.08	LLT9-A
	9x1 W, bleu	350-1980-ND	58.81	47.89	46.21	LLT9-B
	9x1 W, vert	350-1981-ND	58.81	47.89	46.21	LLT9-G
	9x1 W, rouge	350-1982-ND	52.28	42.57	41.08	LLT9-R
	9x1 W, blanc	350-1983-ND	65.07	54.88	52.14	LLT9-W
	9x1 W, blanc chaud	350-1984-ND	65.07	54.88	52.14	LLT9-WW

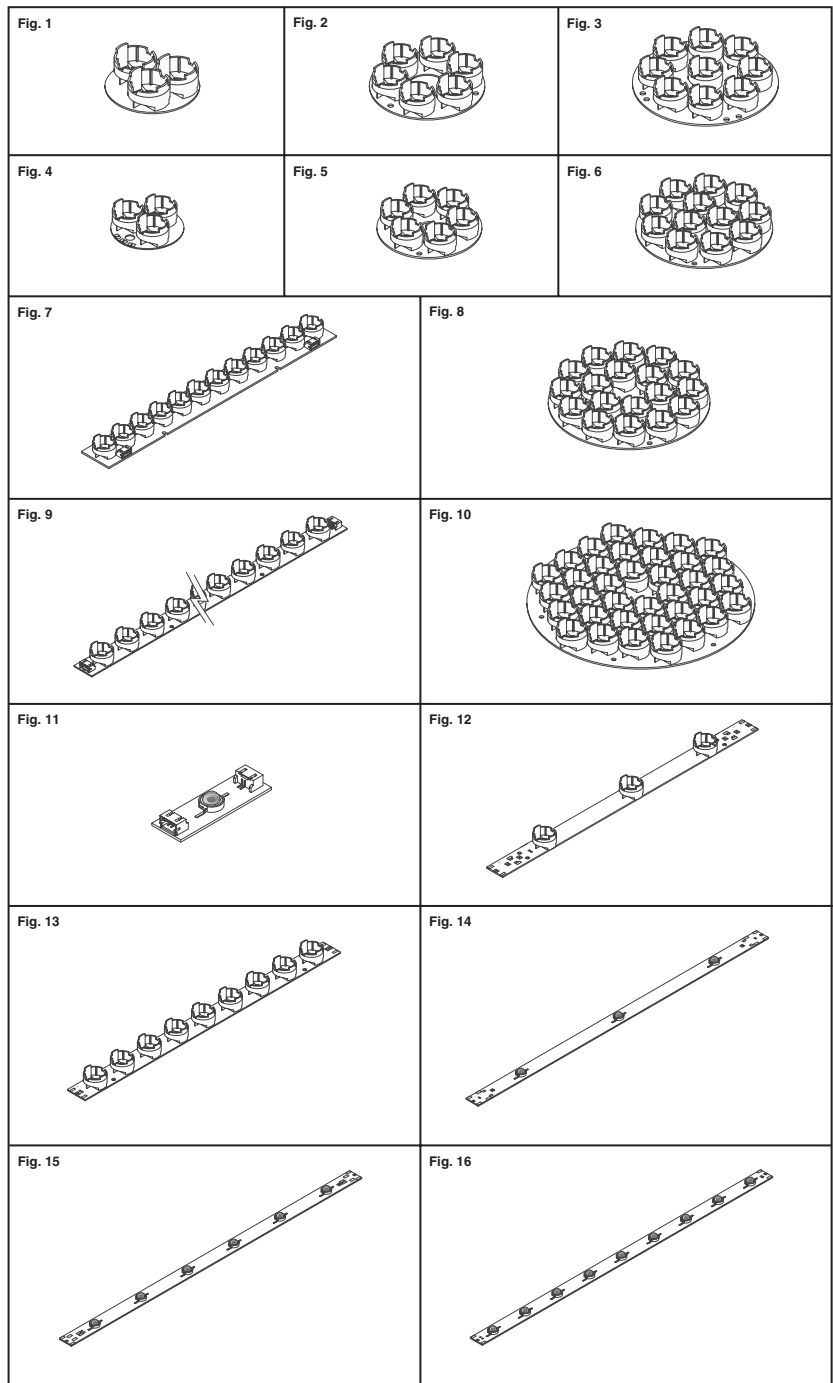

Accessoires



Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Dialight
		1	25	100	
Boîte de raccordement Colouddriver™ 1 entrée 3 sorties	350-1917-ND	18.46	14.59	12.75	CDJB3
Boîte de raccordement Colouddriver 1 entrée 7 sorties	350-1918-ND	24.35	19.25	16.82	CDJB7
Boîte de raccordement Colouddriver	350-1919-ND	4.83	3.76	3.04	CDJB-BL
Câble mâle Colouddriver vers extrémité de fil	350-1920-ND	18.40	14.55	12.71	CDL-M3E
Câble mâle vers mâle Colouddriver, 3 m, 8 voies	350-1921-ND	24.08	19.04	16.63	CDL-M3M
Câble de liaison femelle vers femelle, 2 voies, 100 mm	350-1930-ND	1.22	.94	.76	CT2-100
Câble de liaison femelle vers femelle, 2 voies, 200 mm	350-1931-ND	1.23	.96	.76	CT2-200
Câble de liaison 2 voies, connexion commune	350-1932-ND	1.47	1.14	.91	CT2-C
Câble de liaison femelle vers câble volant, 300 mm	350-1933-ND	1.30	1.01	.81	CT2-E300
Câble de liaison femelle vers femelle, 4 voies, 100 mm	350-1934-ND	2.37	1.84	1.46	CT4-100
Câble de liaison femelle vers femelle, 4 voies, 200 mm	350-1935-ND	2.42	1.89	1.53	CT4-200
Câble de liaison 4 voies, connexion commune	350-1936-ND	2.19	1.69	1.35	CT4-C
Câble de liaison, prise 4 voies à Molex femelle, 8 voies	350-1937-ND	5.50	4.18	3.52	CT4-MLXF
Câble de liaison Prise 4 voies à Molex mâle 8 voies	350-1938-ND	7.42	5.64	4.75	CT4-MLXM
Kit d'évaluation optique Luxeon L2 avec support	350-1939-ND	37.61	30.50	28.97	L2-KL1
Kit d'éval. optique Osram pour Golden Dragon avec support	350-1940-ND	37.61	30.50	28.97	L2-KL2
Kit d'évaluation optique Luxeon K2 avec support	350-1941-ND	37.61	30.50	28.97	L2-KL3
Kit d'éval. optique OPDG pour émetteurs Golden Dragon	350-1942-ND	33.35	26.37	23.03	L2-KL4-GD
Kit d'éval. optique Cree XLamp pour émetteurs 7090	350-1943-ND	33.35	26.37	23.03	L2-KL5-XL
Kit d'évaluation optique Nichia pour émetteurs Jupiter	350-1944-ND	33.35	26.37	23.03	L2-KL6-IO
Kit d'évaluation optique Luxeon OPK2	350-1945-ND	33.35	26.37	23.03	L2-KL7-K2
Dissipateur de chaleur flexible, 12 modules, 1,2 m	350-1954-ND	28.76	22.73	19.86	LK-HS12
Dissipateur de chaleur flexible, 9 modules, 1 m	350-1955-ND	22.07	17.45	15.25	LK-HS9

Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Dialight
		1	25	100	
Émetteur/Star Luxeon 1 W, support optique, noir	350-2006-ND	.48	.36	.30	OH-ES1-BK
Émetteur/Star Luxeon 1 W, support optique, transparent	350-2007-ND	.48	.36	.30	OH-ES1-CL
Émetteur/Star Luxeon 1 W, support optique, blanc	350-2008-ND	.48	.36	.30	OH-ES1-WH
Support optique Golden Dragon, noir	350-2009-ND	.48	.36	.30	OH-GD-BK
Support optique Golden Dragon, transparent	350-2010-ND	.48	.36	.30	OH-GD-CL
Support optique Golden Dragon, blanc	350-2011-ND	.48	.36	.30	OH-GD-WH
Support optique d'émetteur Luxeon K2, blanc	350-2012-ND	.48	.36	.30	OH-K2-WH
Série Spot Optic, 20 mm, lentille de forme F, 5°	350-2013-ND	1.25	.97	.77	OP-005
Série moyen Optic, 20 mm, lentille de forme F, 15°	350-2014-ND	1.25	.97	.77	OP-015
Série large Optic, 20 mm, lentille de forme F, 25°	350-2015-ND	1.25	.97	.77	OP-025
Série Oval Optic, 20 mm, lentille de forme F, 5° x 20°	350-2016-ND	1.25	.97	.77	OP-520
Module à proj. à faisceau étroit unique, 2°	350-2017-ND	2.30	1.78	1.41	OPGD-1-002
Module à proj. à faisceau étroit triple, 11°	350-2018-ND	4.01	3.13	2.53	OP10-3-011
Module à proj. à faisceau étroit Luxeon K2, 3°	350-2019-ND	2.30	1.78	1.41	OPK2-1-003
Module à proj. à faisceau étroit triple Luxeon K2, 6°	350-2020-ND	4.01	3.13	2.53	OPK2-3-006
Lentille, module à proj. à faisceau étroit, 6°, XLamp	350-2191-ND	1.89	1.41	1.21	OPTX-1-006
Sous-lentille, ovale, 8° x 25°, XLamp	350-2192-ND	.44	.33	.28	OPAA-1-OSL
Sous-lentille, large, 16°, XLamp	350-2193-ND	.44	.33	.28	OPAA-1-WSL
Lentille, proj. à faisceau étroit Rebel, 6°	350-2194-ND	1.57	1.22	.97	OPC1-1-SPOT
Lentille, module de base moyen, Rebel, 15°	350-2195-ND	1.57	1.22	.97	OPC1-1-MED
Lentille, module de base ovale, Rebel, 8° x 25°	350-2196-ND	1.57	1.22	.97	OPC1-1-OVAL
Lentille, série 11 mm, module à proj. à faisceau étroit 7°	350-2197-ND	1.57	1.22	.97	OPC1-1-COL-SP
Lentille, série 11 mm, large, 13°	350-2198-ND	1.57	1.22	.97	OPC1-2-COL
Câble de liaison RJ45 vers RJ45, 0,5 m	350-2024-ND	3.11	2.42	1.96	RJ45-05
Câble de liaison RJ45 vers RJ45, 2,0 m	350-2025-ND	4.65	3.62	2.93	RJ45-2.0
Câble de liaison RJ45 vers RJ45, 5,0 m	350-2026-ND	10.34	7.86	6.62	RJ45-5
Fil de convertisseur RJ45 vers XLR, femelle	350-2027-ND	15.58	11.61	9.95	RJ45-XLRF
Fil de convertisseur RJ45 vers XLR, mâle	350-2028-ND	15.58	11.61	9.95	RJ45-XLR

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.