

## Conducteurs de lumière optiques pour DEL type CMS

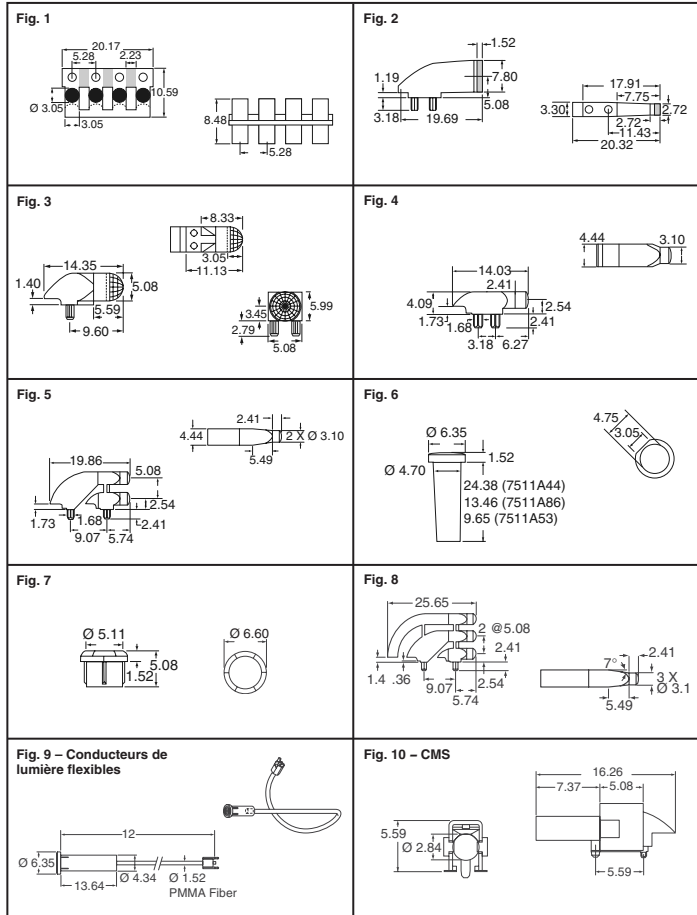


Fig.	Couleur	N° de référence Digi-Key	1	Prix unitaire 25	100	250	Prix de bande et bobines 700	N° de référence CML
1		L71200-ND	1.97	1.60	1.16	1.02	—	7640D2
2	Trans- parente	L71300-ND	.47	.38	.28	.25	—	7610D2
3		L71400-ND	1.13	.92	.67	.59	—	7511G2
4		L70510-ND	.71	.58	.42	.37	—	7511A85
5		L70520-ND	.79	.64	.47	.41	—	7511A82
6		L70540-ND	.71	.58	.42	.37	—	7511A44
6	Trans- parente	L70550-ND	.62	.50	.36	.32	—	7511A86
6		L70560-ND	.69	.56	.41	.36	—	7511A53
7		L70570-ND	.49	.40	.29	.26	—	7511A18
8		L70580-ND	.71	.58	.42	.37	—	7511B11
9	Trans- parente	L70590-ND	2.24	1.82	1.32	1.16	—	7512FPR-305
10		L70591CT-ND	2.24	1.92	1.60	—	87156	7520A10-TRLF

♦ Conforme à RoHS § Pour obtenir le numéro de référence de bande et bobine, remplacer CT-ND par TR-ND † Bande coupée

## DEL à montage sur circuit imprimé T-1


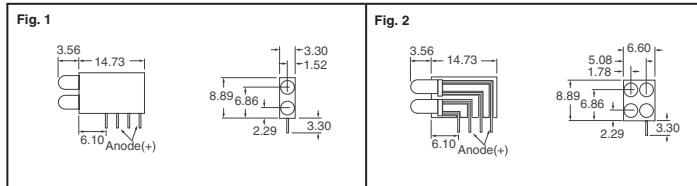


Fig.	Couleur	mcd typ.	Tension directe mA typ. (V)	N° de référence Digi-Key	1	Prix unitaire 25	100	N° de référence CML
1	Rouge	10.0	10	L206011-ND	1.64	1.34	.97	5682F1;1
	Vert	8.5	10	L206055-ND	1.64	1.34	.97	5682F5;5
	Jaune	10.0	10	L206077-ND	1.64	1.34	.97	5682F7;7
2	Rouge	10.0	10	L206111-ND	3.05	2.47	1.79	5684F1;1;1;1
	Vert	8.5	10	L206555-ND	3.05	2.47	1.79	5684F5;5;5;5
	Jaune	10.0	10	L206777-ND	3.05	2.47	1.79	5684F7;7;7;7

♦ Conforme à RoHS

## DEL forte luminosité

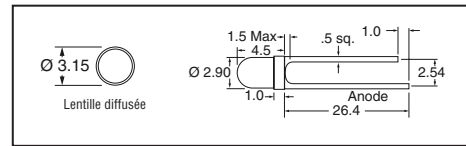

Diam. (mm)	Couleur	Longueur d'onde (nm)	V <sub>f</sub> typ. (V)	I <sub>f</sub> typ. (mA)	I <sub>v</sub> typ. (mcd)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1	25	100	N° de référence CML
3	Bleu	430	5	20	100	L14006-ND	1.60	1.30	.94	CMD264-UBD

## Lentilles de DEL

Pièces conformes à RoHS disponibles

Ces lentilles de DEL assurent un montage rapide et économique sur panneaux, ainsi que la protection antistatique. Moulées en bagues de Fresnel pour assurer un grand angle de visualisation.


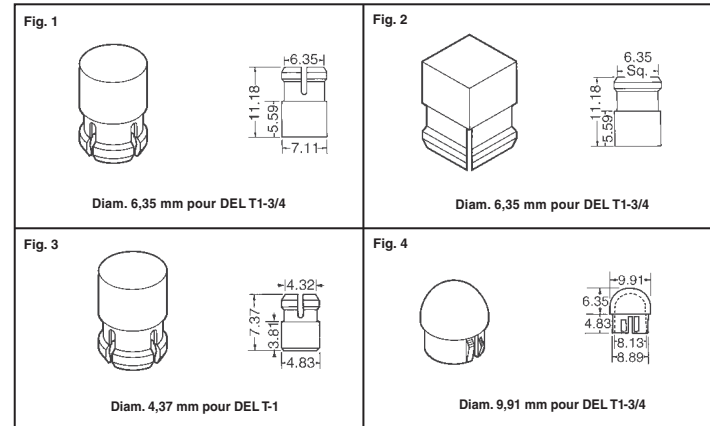


Fig.	N° de référence Digi-Key	1	25	100	250	N° de référence CML
1	L3000-ND	.32	.26	.19	.17	431□
2	L3001-ND	.42	.34	.25	.22	432□
3	L3002-ND	.35	.28	.21	.18	433□
4	L3003-ND	.42	.34	.25	.22	434□

Pour □ dans le numéro de référence, choisir un des éléments suivants : 1=rouge ; 2=transparent ; 3=ambre ; 5=vert ; 6=bleu ; 7=jaune


## Douille de lampe

 

Description	N° de réf. Digi-Key	Prix unitaire 1	25	100	N° de réf. CML
Douille de lampe pour trou T1-3/4 3/8"	LS4001-ND	1.86	1.52	1.10	4610

## Indicateurs de circuit imprimé


Couleur	mcd typ.	Courant nominal (mA)	Tension directe typ. (V)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1	25	100	N° de référence CML
Rouge	6.3	10	2.0	L20651-ND	.76	.62	.45	5340H1
Vert	10	10	2.2	L20655-ND	.76	.62	.45	5340H5
Jaune	6.3	10	2.2	L20657-ND	.76	.62	.45	5340H7
Rouge	2.3	2	1.8	L20661-ND	.84	.68	.49	5340H1LC
Vert	2.3	2	1.8	L20665-ND	.84	.68	.49	5340H5LC
Jaune	2.1	2	1.9	L20667-ND	.84	.68	.49	5340H7LC

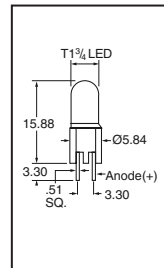

♦ Conforme à RoHS

## DEL Bright•White™

Courant direct crête : • Montage en surface : 100 mA • Trou traversant : 80 mA Courant direct en continu : • Montage en surface : 30 mA • Trou traversant : 25 mA Couleur émise : blanc Couleur de lentille : transparente comme l'eau

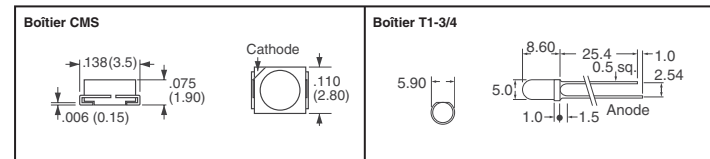

Type boîtier	V <sub>f</sub> typ.	mcd typ.	I <sub>f</sub> typ. (mA)	Angle de visualisation	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1	10	100	Prix bande et bobines 2 000	N° de référence CML
SMD	3.6	170	20	100°	CMD67-21UWCCT-ND†	4.45	3.82	3.18	1905.75/M	CMD67-21UWC/TR8
T1-3/4	3.75	2300	20	20°	CMD333UWC-ND	3.68	2.99	2.16	—	CMD333UWC

♦ Conforme à RoHS § Pour obtenir le numéro de référence de bande et bobine, remplacer CT-ND par TR-ND. † Bande coupée

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digkey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 2523