



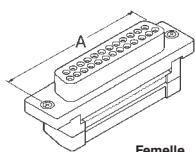

Connecteurs D-Subminiature AMP

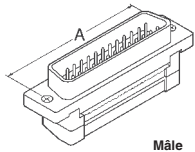


Matériau et finition : • Coque en plastique : boîtier, couvercle et stabilisateur de câble – thermoplastique homologué 94V-0, noir • Coque métallique : coque avant – acier, boîtier étamé, couvercle et stabilisateur de câble – thermoplastique homologué 94V-0, noir • Contacts : bronze phosphoreux, duplex plaqué de 30 µm en or sur extrémité de connexion, étain-plomb sur terminaison, avec tout le contact sous-plaqué de nickel • Inserts filetés : laiton non plaqué • Trous de fixation : Standard – 0,120" (3,05 mm) de diamètre

Reconnu en vertu du programme de composants d'Underwriters Laboratories Inc., n° de fichier E28476

Certifié par l'Association canadienne de normalisation, n° de dossier LR 46568

Nombre de contacts	Finition des contacts	Dimension A en pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix		N° de référence AMP
				1	10	
Mâle						
Coque en plastique						
9	Or	.984 (24.99)	AMS09B-ND	6.85	32.89	1658615-4
15		1.312 (33.32)	AMS15B-ND	7.98	38.30	1658615-3
25		1.852 (47.04)	AMS25B-ND	9.95	47.76	1658615-2
37		2.500 (63.50)	AMS37B-ND	13.61	65.34	1658615-1
Coque en plastique avec inserts filetés						
9	Or	.984 (24.99)	AMV09B-ND	8.83	42.35	1658611-4
15		1.312 (33.32)	AMV15B-ND	12.24	58.76	1658611-3
25		1.852 (47.04)	AMV25B-ND	17.48	83.90	1658611-2
Coque métallique						
9	Or	.984 (24.99)	AMR09B-ND	7.42	35.60	1658613-4
15		1.312 (33.32)	AMR15B-ND	8.44	40.55	1658613-3
25		1.852 (47.04)	AMR25B-ND	10.51	50.46	1658613-2
37		2.500 (63.50)	AMR37B-ND	14.08	67.59	1658613-1
Coque métallique avec inserts filetés						
9	Or	.984 (24.99)	AML09B-ND	9.29	44.60	1658608-4
15		1.312 (33.32)	AML15B-ND	10.42	50.02	1658608-3
25		1.852 (47.04)	AML25B-ND	12.48	59.93	1658608-2
37		2.500 (63.50)	AML37B-ND	15.96	76.59	1658608-1
50	2.406 (61.11)	AMR50B-ND	12.69	60.90	1658607-1	
Femelle						
Coque en plastique						
9	Or	.984 (24.99)	AFS09B-ND	6.98	33.12	1658614-4
15		1.312 (33.32)	AFS15B-ND	7.98	37.84	1658614-3
25		1.852 (47.04)	AFS25B-ND	9.95	47.19	1658614-2
37		2.500 (63.50)	AFS37B-ND	13.61	64.56	1658614-1
Coque en plastique avec inserts filetés						
9	Or	.984 (24.99)	AFV09B-ND	9.00	42.65	1658609-4
15		1.312 (33.32)	AFV15B-ND	12.24	58.05	1658609-3
25		1.852 (47.04)	AFV25B-ND	11.92	56.55	1658609-2
37		2.500 (63.50)	AFV37B-ND	21.91	103.93	1658609-1
Coque métallique						
9	Or	.984 (24.99)	AFR09B-ND	7.56	35.85	1658612-4
15		1.312 (33.32)	AFR15B-ND	8.44	40.07	1658612-3
25		1.852 (47.04)	AFR25B-ND	10.51	49.86	1658612-2
37		2.500 (63.50)	AFR37B-ND	14.08	66.79	1658612-1
50	2.406 (61.11)	AFR50B-ND	13.16	62.42	1658606-1	
Coque métallique avec inserts filetés						
9	Or	.984 (24.99)	AFL09B-ND	9.47	44.92	1658610-4
15		1.312 (33.32)	AFL15B-ND	10.42	49.42	1658610-3
25		1.852 (47.04)	AFL25B-ND	12.48	59.21	1658610-2
37		2.500 (63.50)	AFL37B-ND	15.96	75.69	1658610-1
Réducteur de tension/stabilisateur de câble						
9	—	—	ADSR09-ND	.42	2.03	747275-4
15		—	ADSR15-ND	.47	2.29	747275-3
25		—	ADSR25-ND	.55	2.68	747275-2
37		—	ADSR37-ND	.63	3.05	747275-1
50		—	ADSR50-ND	1.30	6.35	746785-1

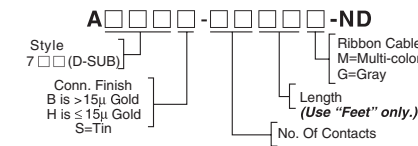

Ensembles de câbles D-Subminiature AMP



Asymétrique — mâle

* MC = multicolore, GR = gris
Coque plastique avec réducteur de tension illustré

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur pieds (mètres)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix	
					1	10
9	Or	6 (1.83)	MC	A7MXB-0906M-ND	7.97	64.90
		6 (1.83)	GR	A7MXB-0906G-ND	7.67	62.46
		10 (3.05)	MC	A7MXB-0910M-ND	8.24	67.11
		10 (3.05)	GR	A7MXB-0910G-ND	7.74	63.04
15	Or	6 (1.83)	MC	A7MXB-1506M-ND	9.36	76.24
		6 (1.83)	GR	A7MXB-1506G-ND	8.97	73.03
		10 (3.05)	MC	A7MXB-1510M-ND	9.75	79.36
		10 (3.05)	GR	A7MXB-1510G-ND	9.09	74.00
25	Or	6 (1.83)	MC	A7MXB-2506M-ND	11.88	96.73
		6 (1.83)	GR	A7MXB-2506G-ND	11.26	91.65
		10 (3.05)	MC	A7MXB-2510M-ND	12.52	101.94
		10 (3.05)	GR	A7MXB-2510G-ND	11.48	93.47
37	Or	6 (1.83)	MC	A7MXB-3706M-ND	16.34	133.07
		6 (1.83)	GR	A7MXB-3706G-ND	15.25	124.22
		10 (3.05)	MC	A7MXB-3710M-ND	17.36	141.40
		10 (3.05)	GR	A7MXB-3710G-ND	15.55	126.64

Également disponible dans la config. suivante :

A7PX-□□□□□□-ND – Avec coque métallique, connecteur et réducteur de tension. Remarque : également disponible avec 50 contacts.
A7VXB-□□□□□□-ND – Coque métallique avec insert fileté et réducteur de tension.
A7NXB-□□□□□□-ND – Coque en plastique avec insert fileté et réducteur de tension. Remarque : disponible avec 9, 15 et 25 contacts.

Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Asymétrique — femelle

* MC = multicolore, GR = gris

Coque plastique avec réducteur de tension illustré

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur pieds (mètres)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix	
					1	10
9	Or	6 (1.83)	MC	A7FXB-0906M-ND	8.11	66.00
		6 (1.83)	GR	A7FXB-0906G-ND	7.81	63.56
		10 (3.05)	MC	A7FXB-0910M-ND	8.38	68.22
		10 (3.05)	GR	A7FXB-0910G-ND	7.88	64.15
15	Or	6 (1.83)	MC	A7FXB-1506M-ND	9.36	76.24
		6 (1.83)	GR	A7FXB-1506G-ND	8.97	73.03
		10 (3.05)	MC	A7FXB-1510M-ND	9.75	79.36
		10 (3.05)	GR	A7FXB-1510G-ND	9.09	74.00
25	Or	6 (1.83)	MC	A7FXB-2506M-ND	11.88	96.73
		6 (1.83)	GR	A7FXB-2506G-ND	11.26	91.65
		10 (3.05)	MC	A7FXB-2510M-ND	12.52	101.94
		10 (3.05)	GR	A7FXB-2510G-ND	11.48	93.47
37	Or	6 (1.83)	MC	A7FXB-3706M-ND	16.34	133.07
		6 (1.83)	GR	A7FXB-3706G-ND	15.25	124.22
		10 (3.05)	MC	A7FXB-3710M-ND	17.36	141.40
		10 (3.05)	GR	A7FXB-3710G-ND	15.55	126.64

Également disponible dans la config. suivante :

A7SX-□□□□□□-ND – Avec coque métallique, connecteur et réducteur de tension. Remarque : également disponible avec 50 contacts.
A7WXB-□□□□□□-ND – Coque métallique avec insert fileté et réducteur de tension.
A7OXB-□□□□□□-ND – Coque en plastique avec insert fileté et réducteur de tension.

Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Mâle — mâle

* MC = multicolore, GR = gris

Coque plastique avec réducteur de tension illustré

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur pieds (mètres)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix	
					1	10
9	Or	6 (1.83)	MC	A7MMB-0906M-ND	15.53	126.47
		6 (1.83)	GR	A7MMB-0906G-ND	15.23	124.03
		10 (3.05)	MC	A7MMB-0910M-ND	15.81	128.68
		10 (3.05)	GR	A7MMB-0910G-ND	15.31	124.62
15	Or	6 (1.83)	MC	A7MMB-1506M-ND	18.15	147.79

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur pieds (mètres)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix	
					1	10
15	Or	6 (1.83)	GR	A7MMB-1506G-ND	17.75	144.58
		10 (3.05)	MC	A7MMB-1510M-ND	18.53	150.92
		10 (3.05)	GR	A7MMB-1510G-ND	17.87	145.56
25	Or	6 (1.83)	MC	A7MMB-2506M-ND	22.80	185.65
		6 (1.83)	GR	A7MMB-2506G-ND	22.17	180.58
		10 (3.05)	MC	A7MMB-2510M-ND	23.44	190.86
		10 (3.05)	GR	A7MMB-2510G-ND	22.40	182.40
37	Or	6 (1.83)	MC	A7MMB-3706M-ND	31.15	253.65
		6 (1.83)	GR	A7MMB-3706G-ND	30.06	244.80
		10 (3.05)	MC	A7MMB-3710M-ND	32.17	261.98
		10 (3.05)	GR	A7MMB-3710G-ND	30.36	247.22

Également disponible dans la config. suivante :

A7PP-□□□□□□-ND – Avec coque métallique, connecteur et réducteur de tension. Remarque : également disponible avec 50 contacts.
A7VVB-□□□□□□-ND – Coque métallique avec insert fileté et réducteur de tension.
A7NNB-□□□□□□-ND – Coque en plastique avec insert fileté et réducteur de tension.

Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Femelle — femelle

* MC = multicolore, GR = gris

Coque plastique avec réducteur de tension illustré

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur pieds (mètres)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix	
					1	10
9	Or	6 (1.83)	MC	A7FFB-0906M-ND	15.81	128.68
		6 (1.83)	GR	A7FFB-0906G-ND	15.50	126.24
		10 (3.05)	MC	A7FFB-0910M-ND	16.08	130.90
		10 (3.05)	GR	A7FFB-0910G-ND	15.58	126.83
15	Or	6 (1.83)	MC	A7FFB-1506M-ND	18.15	147.79
		6 (1.83)	GR	A7FFB-1506G-ND	17.75	144.58
		10 (3.05)	MC	A7FFB-1510M-ND	18.53	150.92
		10 (3.05)	GR	A7FFB-1510G-ND	17.87	145.56
25	Or	6 (1.83)	MC	A7FFB-2506M-ND	22.80	185.65
		6 (1.83)	GR	A7FFB-2506G-ND	22.17	180.58
		10 (3.05)	MC	A7FFB-2510M-ND	23.44	190.86
		10 (3.05)	GR	A7FFB-2510G-ND	22.40	182.40
37	Or	6 (1.83)	MC	A7FFB-3706M-ND	31.15	253.65
		6 (1.83)	GR	A7FFB-3706G-ND	30.06	244.80
		10 (3.05)	MC	A7FFB-3710M-ND	32.17	261.98
		10 (3.05)	GR	A7FFB-3710G-ND	30.36	247.22

Également disponible dans la config. suivante :

A7SS-□□□□□□-ND – Avec coque métallique, connecteur et réducteur de tension. Remarque : également disponible avec 50 contacts.
A7WVB-□□□□□□-ND – Coque métallique avec insert fileté et réducteur de tension.
A7OVB-□□□□□□-ND – Coque en plastique avec insert fileté et réducteur de tension.

Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Mâle — femelle

* MC = multicolore, GR = gris

Coque plastique avec réducteur de tension illustré

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur pieds (mètres)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix	
					1	10
9	Or	6 (1.83)	MC	A7MFB-0906M-ND	15.67	127.58
		6 (1.83)	GR	A7MFB-0906G-ND	15.36	125.14
		10 (3.05)	MC	A7MFB-0910M-ND	15.94	129.79
		10 (3.05)	GR	A7MFB-0910G-ND	15.44	125.72
15	Or	6 (1.83)	MC	A7MFB-1506M-ND	18.15	147.79
		6 (1.83)	GR	A7MFB-1506G-ND	17.75	144.58
		10 (3.05)	MC	A7MFB-1510M-ND	18.53	150.92
		10 (3.05)	GR	A7MFB-1510G-ND	17.87	145.56
25	Or	6 (1.83)	MC	A7MFB-2506M-ND	22.80	185.65
		6 (1.83)	GR	A7MFB-2506G-ND	22.17	180.58
		10 (3.05)	MC	A7MFB-2510M-ND	23.44	190.86
		10 (3.05)	GR			