




**Fiches DIP pour câble plat AMP**

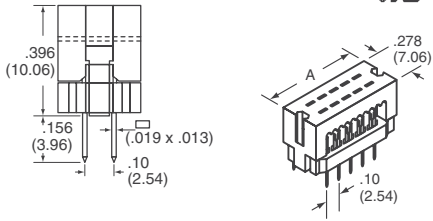

**Matériau et finition :**  
• Coque en plastique : boîtier, couvercle et réducteur de tension — thermoplastique noir, homologué UL 94V-0 • Finition étain : Contacts — Bronze phosphoreux • Ligne centrale — 0,100 x 0,100

Nb de cont.	Finition des conn.	Dimension A des contacts en pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix		N° de réf. AMP
				1	10	
10	Étain	.680 (17.27)	ADM10S-ND	2.71	12.90	2-746610-1
14		.880 (22.35)	ADM14S-ND	1.74	8.24	2-746610-2
16		.980 (24.89)	ADM16S-ND	2.85	13.48	1-746610-4
20		1.180 (29.97)	ADM20S-ND	3.17	15.00	1-746610-5
24		1.380 (35.05)	ADM24S-ND	2.57	12.21	2-746610-3
30	Étain	1.480 (37.59)	ADM26S-ND	4.53	21.50	1-746610-6
34		1.680 (42.67)	ADM30S-ND	3.13	14.84	1-746610-7
40		1.880 (47.75)	ADM34S-ND	4.24	20.11	1-746610-8
44		2.180 (55.37)	ADM40S-ND	6.45	30.64	1-746610-9
40		2.380 (60.45)	ADM44S-ND	4.84	22.97	2-746610-6
50	Étain	2.680 (68.07)	ADM50S-ND	5.43	25.77	2-746610-0
60		3.180 (80.77)	ADM60S-ND	3.99	18.94	2-746610-4
64		3.380 (85.85)	ADM64S-ND	5.70	27.05	2-746610-5

**Ensembles de câbles pour fiche DIP AMP**



**Asymétrique — style 2**


\* MC = multicolore  
GR = gris

Nb de cont.	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix	
					1	10
10	Étain	6 (15.24)	MC	A2MXS-1006M-ND	1.91	15.49
		6 (15.24)	GR	A2MXS-1006G-ND	1.64	13.36
		18 (45.72)	MC	A2MXS-1018M-ND	2.67	21.74
		18 (45.72)	GR	A2MXS-1018G-ND	1.88	15.32
		36 (91.44)	MC	A2MXS-1036M-ND	3.82	31.11
36 (91.44)	GR	A2MXS-1036G-ND	2.24	18.27		
14	Étain	6 (15.24)	MC	A2MXS-1406M-ND	2.31	18.84
		6 (15.24)	GR	A2MXS-1406G-ND	1.91	15.53
		18 (45.72)	MC	A2MXS-1418M-ND	3.46	28.21
		18 (45.72)	GR	A2MXS-1418G-ND	2.24	18.29
		36 (91.44)	MC	A2MXS-1436M-ND	5.19	42.26
36 (91.44)	GR	A2MXS-1436G-ND	2.75	22.42		
16	Étain	6 (15.24)	MC	A2MXS-1606M-ND	2.63	21.42
		6 (15.24)	GR	A2MXS-1606G-ND	2.21	17.99
		18 (45.72)	MC	A2MXS-1618M-ND	3.85	31.41
		18 (45.72)	GR	A2MXS-1618G-ND	2.59	21.13
		36 (91.44)	MC	A2MXS-1636M-ND	5.70	46.40
36 (91.44)	GR	A2MXS-1636G-ND	3.18	25.85		
20	Étain	6 (15.24)	MC	A2MXS-2006M-ND	3.07	25.05
		6 (15.24)	GR	A2MXS-2006G-ND	2.58	21.03
		18 (45.72)	MC	A2MXS-2018M-ND	4.61	37.54
		18 (45.72)	GR	A2MXS-2018G-ND	3.13	25.49
		36 (91.44)	MC	A2MXS-2036M-ND	6.91	56.27
36 (91.44)	GR	A2MXS-2036G-ND	3.95	32.17		
24	Étain	6 (15.24)	MC	A2MXS-2406M-ND	3.53	28.76
		6 (15.24)	GR	A2MXS-2406G-ND	2.83	23.05
		18 (45.72)	MC	A2MXS-2418M-ND	5.45	44.37
		18 (45.72)	GR	A2MXS-2418G-ND	3.35	27.23
		36 (91.44)	MC	A2MXS-2436M-ND	8.33	67.79
36 (91.44)	GR	A2MXS-2436G-ND	4.12	33.52		
26	Étain	6 (15.24)	MC	A2MXS-2606M-ND	3.78	30.77
		6 (15.24)	GR	A2MXS-2606G-ND	3.12	25.39
		18 (45.72)	MC	A2MXS-2618M-ND	5.78	47.01
		18 (45.72)	GR	A2MXS-2618G-ND	3.79	30.89
		36 (91.44)	MC	A2MXS-2636M-ND	8.77	71.37
36 (91.44)	GR	A2MXS-2636G-ND	4.80	39.13		
36 (91.44)	GR	A2MXS-3406G-ND	3.70	30.14		
34	Étain	18 (45.72)	MC	A2MXS-3418M-ND	7.25	59.04
		18 (45.72)	GR	A2MXS-3418G-ND	4.43	36.08
		36 (91.44)	MC	A2MXS-3436M-ND	11.16	90.88
		36 (91.44)	GR	A2MXS-3436G-ND	5.52	44.98

Nb de cont.	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix	
					1	10
40	Étain	6 (15.24)	MC	A2MXS-4006M-ND	5.29	43.07
		6 (15.24)	GR	A2MXS-4006G-ND	4.26	34.73
		18 (45.72)	MC	A2MXS-4018M-ND	8.36	68.05
		18 (45.72)	GR	A2MXS-4018G-ND	5.29	43.03
		36 (91.44)	MC	A2MXS-4036M-ND	12.96	105.53
36 (91.44)	GR	A2MXS-4036G-ND	6.81	55.48		
50	Étain	6 (15.24)	MC	A2MXS-5006M-ND	6.30	51.29
		6 (15.24)	GR	A2MXS-5006G-ND	4.91	40.04
		18 (45.72)	MC	A2MXS-5018M-ND	10.13	82.51
		18 (45.72)	GR	A2MXS-5018G-ND	5.99	48.76
		36 (91.44)	MC	A2MXS-5036M-ND	15.89	129.36
36 (91.44)	GR	A2MXS-5036G-ND	7.60	61.86		
60	Étain	6 (15.24)	MC	A2MXS-6006M-ND	6.29	51.24
		6 (15.24)	GR	A2MXS-6006G-ND	4.72	38.42
		18 (45.72)	MC	A2MXS-6018M-ND	10.89	88.72
		18 (45.72)	GR	A2MXS-6018G-ND	6.17	50.24
		36 (91.44)	MC	A2MXS-6036M-ND	17.80	144.93
36 (91.44)	GR	A2MXS-6036G-ND	8.34	67.96		
64	Étain	6 (15.24)	MC	A2MXS-6406M-ND	8.00	65.18
		6 (15.24)	GR	A2MXS-6406G-ND	6.43	52.35
		18 (45.72)	MC	A2MXS-6418M-ND	12.60	102.66
		18 (45.72)	GR	A2MXS-6418G-ND	7.88	64.17
		36 (91.44)	MC	A2MXS-6436M-ND	19.51	158.86
36 (91.44)	GR	A2MXS-6436G-ND	10.05	81.90		

**Symétrique — style 6**

\* MC = multicolore  
GR = gris

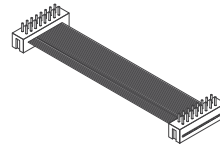


Nb de cont.	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix	
					1	10
10	Étain	6 (15.24)	MC	A6MMS-1006M-ND	3.42	27.87
		6 (15.24)	GR	A6MMS-1006G-ND	3.16	25.72
		18 (45.72)	MC	A6MMS-1018M-ND	4.19	34.11
		18 (45.72)	GR	A6MMS-1018G-ND	3.40	27.69
		36 (91.44)	MC	A6MMS-1036M-ND	5.34	43.48
36 (91.44)	GR	A6MMS-1036G-ND	3.76	30.64		
14	Étain	6 (15.24)	MC	A6MMS-1406M-ND	4.05	33.00
		6 (15.24)	GR	A6MMS-1406G-ND	3.64	29.69
		18 (45.72)	MC	A6MMS-1418M-ND	5.20	42.37
		18 (45.72)	GR	A6MMS-1418G-ND	3.98	32.45
		36 (91.44)	MC	A6MMS-1436M-ND	6.93	56.42
36 (91.44)	GR	A6MMS-1436G-ND	4.49	36.58		
16	Étain	6 (15.24)	MC	A6MMS-1606M-ND	4.65	37.84
		6 (15.24)	GR	A6MMS-1606G-ND	4.23	34.41
		18 (45.72)	MC	A6MMS-1618M-ND	5.87	47.83
		18 (45.72)	GR	A6MMS-1618G-ND	4.62	37.56
		36 (91.44)	MC	A6MMS-1636M-ND	7.72	62.82
36 (91.44)	GR	A6MMS-1636G-ND	5.19	42.27		
20	Étain	6 (15.24)	MC	A6MMS-2006M-ND	5.39	43.85
		6 (15.24)	GR	A6MMS-2006G-ND	4.90	39.83
		18 (45.72)	MC	A6MMS-2018M-ND	6.92	56.34
		18 (45.72)	GR	A6MMS-2018G-ND	5.44	44.29
		36 (91.44)	MC	A6MMS-2036M-ND	9.22	75.08
36 (91.44)	GR	A6MMS-2036G-ND	6.26	50.97		
24	Étain	6 (15.24)	MC	A6MMS-2406M-ND	6.11	49.70
		6 (15.24)	GR	A6MMS-2406G-ND	5.40	43.99
		18 (45.72)	MC	A6MMS-2418M-ND	8.02	65.32
		18 (45.72)	GR	A6MMS-2418G-ND	5.92	48.19
		36 (91.44)	MC	A6MMS-2436M-ND	10.90	88.74
36 (91.44)	GR	A6MMS-2436G-ND	6.69	54.47		
26	Étain	6 (15.24)	MC	A6MMS-2606M-ND	6.56	53.41
		6 (15.24)	GR	A6MMS-2606G-ND	5.90	48.04
		18 (45.72)	MC	A6MMS-2618M-ND	8.55	69.66
		18 (45.72)	GR	A6MMS-2618G-ND	6.57	53.54
		36 (91.44)	MC	A6MMS-2636M-ND	11.54	94.02
36 (91.44)	GR	A6MMS-2636G-ND	7.59	61.78		
34	Étain	6 (15.24)	MC	A6MMS-3406M-ND	7.98	64.97
		6 (15.24)	GR	A6MMS-3406G-ND	7.04	57.32
		18 (45.72)	MC	A6MMS-3418M-ND	10.59	86.21
		18 (45.72)	GR	A6MMS-3418G-ND	7.77	63.26
		36 (91.44)	MC	A6MMS-3436M-ND	14.50	118.06
36 (91.44)	GR	A6MMS-3436G-ND	8.86	72.16		
40	Étain	6 (15.24)	MC	A6MMS-4006M-ND	9.05	73.64
		6 (15.24)	GR	A6MMS-4006G-ND	8.02	65.30
		18 (45.72)	MC	A6MMS-4018M-ND	12.11	98.82
		18 (45.72)	GR	A6MMS-4018G-ND	9.04	73.60
		36 (91.44)	MC	A6MMS-4036M-ND	16.71	136.10
36 (91.44)	GR	A6MMS-4036G-ND	10.57	86.05		
50	Étain	6 (15.24)	MC	A6MMS-5006M-ND	10.68	86.95
		6 (15.24)	GR	A6MMS-5006G-ND	9.30	75.70
		18 (45.72)	MC	A6MMS-5018M-ND	14.52	118.18
		18 (45.72)	GR	A6MMS-5018G-ND	10.37	84.44
		36 (91.44)	MC	A6MMS-5036M-ND	20.27	165.03
36 (91.44)	GR	A6MMS-5036G-ND	11.98	97.53		
60	Étain	6 (15.24)	MC	A6MMS-6006M-ND	10.28	83.76
		6 (15.24)	GR	A6MMS-6006G-ND	8.71	70.93

Nb de cont.	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix	
					1	10
60	Étain	18 (45.72)	MC	A6MMS-6018M-ND	14.89	121.23
		18 (45.72)	GR	A6MMS-6018G-ND	10.16	82.74
		36 (91.44)	MC	A6MMS-6036M-ND	21.79	177.45
		36 (91.44)	GR	A6MMS-6036G-ND	12.34	100.47
64	Étain	6 (15.24)	MC	A6MMS-6406M-ND	13.70	111.62
		6 (15.24)	GR	A6MMS-6406G-ND	12.13	98.79
		18 (45.72)	MC	A6MMS-6418M-ND	18.31	149.10
		18 (45.72)	GR	A6MMS-6418G-ND	13.59	110.61
36 (91.44)	MC	A6MMS-6436M-ND	25.22	205.30		
36 (91.44)	GR	A6MMS-6436G-ND	15.76	128.34		

**Symétrique — style 8**

\* MC = multicolore  
GR = gris

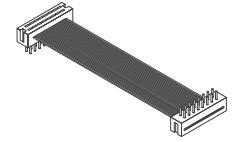

Nb de cont.	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix	
					1	10
10	Étain	6 (15.24)	MC	A8MMS-1006M-ND	3.42	27.87
		6 (15.24)	GR	A8MMS-1006G-ND	3.16	25.72
		18 (45.72)	MC	A8MMS-1018M-ND	4.19	34.11
		18 (45.72)	GR	A8MMS-1018G-ND	3.40	27.69
		36 (91.44)	MC	A8MMS-1036M-		