

Ensembles de câbles pour connecteur femelle AMP



Connecteur femelle à connecteur femelle (suite)

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key		Prix	
				1	10	1	10
64	Or	6 (15.24)	MC	A3AAH-6406M-ND	12.75	103.79	
		6 (15.24)	GR	A3AAH-6406G-ND	11.17	90.97	
		18 (45.72)	MC	A3AAH-6418M-ND	17.35	141.27	
		18 (45.72)	GR	A3AAH-6418G-ND	12.62	102.78	
		36 (91.44)	MC	A3AAH-6436M-ND	24.25	197.48	
		36 (91.44)	GR	A3AAH-6436G-ND	14.80	120.50	

 
Également disponible dans les versions suivantes :

- A3BBH-□□□□□□-ND — Connecteur femelle avec réducteur de tension
Remarque : également disponible avec 60 contacts.
- A3CCH-□□□□□□-ND — Connecteur femelle avec détrompeur central
Remarque : également disponible avec 44 et 60 contacts.
- A3DDH-□□□□□□-ND — Connecteur femelle avec réducteur de tension et détrompeur central
Remarque : également disponible avec 44 et 60 contacts.

Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Connecteur femelle à connecteur mâle

* MC = multicolore
GR = gris



Connecteur femelle sans réducteur de tension, fiche de connexion sans bride, sans réducteur de tension illustré.

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key		Prix	
				1	10	1	10
10	Or	6 (15.24)	MC	A3AKB-1006M-ND	7.61	61.92	
		6 (15.24)	GR	A3AKB-1006G-ND	7.34	59.78	
		18 (45.72)	MC	A3AKB-1018M-ND	8.37	68.17	
		18 (45.72)	GR	A3AKB-1018G-ND	7.58	61.75	
		36 (91.44)	MC	A3AKB-1036M-ND	9.52	77.53	
		36 (91.44)	GR	A3AKB-1036G-ND	7.94	64.69	
14	Or	6 (15.24)	MC	A3AKB-1406M-ND	9.12	74.28	
		6 (15.24)	GR	A3AKB-1406G-ND	8.72	70.98	
		18 (45.72)	MC	A3AKB-1418M-ND	10.27	83.65	
		18 (45.72)	GR	A3AKB-1418G-ND	9.05	73.73	
		36 (91.44)	MC	A3AKB-1436M-ND	12.00	97.70	
		36 (91.44)	GR	A3AKB-1436G-ND	9.56	77.86	
16	Or	6 (15.24)	MC	A3AKB-1606M-ND	9.20	74.93	
		6 (15.24)	GR	A3AKB-1606G-ND	8.78	71.50	
		18 (45.72)	MC	A3AKB-1618M-ND	10.43	84.92	
		18 (45.72)	GR	A3AKB-1618G-ND	9.16	74.64	
		36 (91.44)	MC	A3AKB-1636M-ND	12.27	99.90	
		36 (91.44)	GR	A3AKB-1636G-ND	9.75	79.36	
20	Or	6 (15.24)	MC	A3AKB-2006M-ND	9.93	80.85	
		6 (15.24)	GR	A3AKB-2006G-ND	9.44	76.82	
		18 (45.72)	MC	A3AKB-2018M-ND	11.46	93.33	
		18 (45.72)	GR	A3AKB-2018G-ND	9.98	81.28	
		36 (91.44)	MC	A3AKB-2036M-ND	13.76	112.07	
		36 (91.44)	GR	A3AKB-2036G-ND	10.80	87.96	
26	Or	6 (15.24)	MC	A3AKB-2606M-ND	17.18	139.88	
		6 (15.24)	GR	A3AKB-2606G-ND	16.52	134.51	
		18 (45.72)	MC	A3AKB-2618M-ND	19.18	156.12	
		18 (45.72)	GR	A3AKB-2618G-ND	17.19	140.00	
		36 (91.44)	MC	A3AKB-2636M-ND	22.17	180.48	
		36 (91.44)	GR	A3AKB-2636G-ND	18.20	148.24	
30	Or	6 (15.24)	MC	A3AKB-3006M-ND	18.39	149.72	
		6 (15.24)	GR	A3AKB-3006G-ND	17.73	144.35	
		18 (45.72)	MC	A3AKB-3018M-ND	20.38	165.95	
		18 (45.72)	GR	A3AKB-3018G-ND	18.41	149.84	
		36 (91.44)	MC	A3AKB-3036M-ND	23.37	190.31	
		36 (91.44)	GR	A3AKB-3036G-ND	19.41	158.08	
34	Or	6 (15.24)	MC	A3AKB-3406M-ND	13.91	113.24	
		6 (15.24)	GR	A3AKB-3406G-ND	12.97	105.60	
		18 (45.72)	MC	A3AKB-3418M-ND	16.52	134.48	
		18 (45.72)	GR	A3AKB-3418G-ND	13.70	111.52	
		36 (91.44)	MC	A3AKB-3436M-ND	20.43	166.33	
		36 (91.44)	GR	A3AKB-3436G-ND	14.79	120.43	
40	Or	6 (15.24)	MC	A3AKB-4006M-ND	21.91	178.40	
		6 (15.24)	GR	A3AKB-4006G-ND	20.89	170.05	
		18 (45.72)	MC	A3AKB-4018M-ND	24.98	203.37	
		18 (45.72)	GR	A3AKB-4018G-ND	21.90	178.35	
		36 (91.44)	MC	A3AKB-4036M-ND	29.58	240.85	
		36 (91.44)	GR	A3AKB-4036G-ND	23.43	190.80	
50	Or	6 (15.24)	MC	A3AKB-5006M-ND	20.34	165.70	
		6 (15.24)	GR	A3AKB-5006G-ND	18.96	154.45	
		18 (45.72)	MC	A3AKB-5018M-ND	24.18	196.93	
		18 (45.72)	GR	A3AKB-5018G-ND	20.04	163.17	
		36 (91.44)	MC	A3AKB-5036M-ND	29.93	243.78	
		36 (91.44)	GR	A3AKB-5036G-ND	21.65	176.27	

Également disponible dans les versions suivantes :

- A3BRB-□□□□□□-ND — Connecteur femelle avec réducteur de tension
Remarque : également disponible avec 24 contacts.
- A3CKB-□□□□□□-ND — Connecteur femelle avec détrompeur central
Remarque : également disponible avec 64 contacts.
- A3DKB-□□□□□□-ND — Connecteur femelle avec réducteur de tension et détrompeur central
Remarque : également disponible avec 24 et 64 contacts.

* Non disponible avec réducteur de tension


Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Connecteurs mâles AMP



Matériau et finition : • Boîtier et couvercle : thermoplastique noir, homologué 94V-0

Caractéristiques électriques : • Courant nominal de contact : 1 A • Tension de résistance diélectrique : connecteurs mâles 500 Volts, V eff.

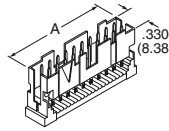


Contacts : • Bronze phosphoreux, terminaison de 30 µ" AU ; 0,000100 étain-plomb sur terminaison de câble ; tout le contact sous-plaqué de 50 µ" de nickel
Spécifications : • Plage de températures de fonctionnement : -65 à 105 °C

Reconnu en vertu du prog. de composants d'Underwriters Laboratories Inc., n° de fichier E28476.

Certifié par l'Association canadienne de normalisation, n° de dossier LR16455.

Nombre de contacts	Finition des conn.	Dim. A en pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix		N° de référence AMP	
				1	10		
Connecteurs mâles (réducteurs de tension vendus séparément)							
16	Or 30 µ"	1.372 (34.85)	APK16A-ND	5.48	49.30	111446-3	
26		1.872 (47.55)	APK26A-ND	13.19	118.67	111446-6	
30		2.072 (52.63)	APK30A-ND	17.73	159.55	111446-7	
Connecteurs mâles — Conformés à RoHS (réducteurs de tension vendus séparément)							
10	Or 30 µ"	1.072 (27.23)	APK10B-ND	5.63	27.04	1-111446-4	
14		1.272 (32.31)	APK14B-ND	6.46	31.02	1-111446-5	
16		1.372 (34.85)	APK16B-ND	6.40	30.74	1-111446-6	
20		1.572 (39.93)	APK20B-ND	6.88	33.02	1-111446-8	
24		1.772 (45.01)	APK24B-ND	9.53	85.72	1-111446-9	
26	Or 30 µ"	1.872 (47.55)	APK26B-ND	12.96	62.19	2-111446-0	
30		2.072 (52.63)	APK30B-ND	13.67	65.60	2-111446-1	
34		2.272 (57.71)	APK34B-ND	8.51	40.84	2-111446-2	
40		2.572 (65.33)	APK40B-ND	15.53	74.56	2-111446-3	
50		3.072 (78.03)	APK50B-ND	12.60	60.48	1-111446-7	
64		3.772 (95.81)	APK64B-ND	20.43	98.04	2-111446-6	
Réducteurs de tension pour connecteurs mâles — Conformés à RoHS							
10		—	—	APSR10-ND	6.18	55.64	111547-1
14			—	APSR14-ND	5.62	50.59	111547-2
16			—	APSR16-ND	4.85	43.65	111547-3
20	—		APSR20-ND	4.94	44.48	111547-4	
24	—		APSR24-ND	4.16	37.44	111547-5	
26	—		APSR26-ND	3.93	35.36	111547-6	
30	—		APSR30-ND	4.08	36.75	111547-7	
34	—		APSR34-ND	4.65	41.84	111547-8	
40	—		APSR40-ND	4.35	39.15	111547-9	
50	—		APSR50-ND	4.60	41.40	1-111547-1	


Description	N° de référence Digi-Key	Prix		N° de réf. AMP
		1	10	
Détrompeur encliquetable — Conforme à RoHS				
Pour connecteurs mâles, broche universelle, embases femelles et embases mâles compactes	A24195-ND	1.80	16.26	499991-2
Éjecteur à verrou (2 requis par connecteur), conforme à RoHS				
Court (pour connecteurs sans réducteur de tension)	ALSN02-ND	2.17/2	10.02/10	111451-1
Long (pour connecteurs avec réducteur de tension)	ALLN02-ND	2.51/2	11.58/10	111451-3

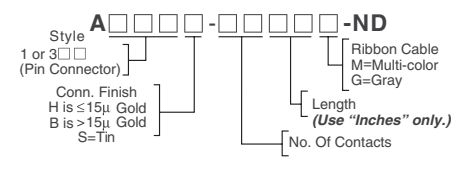

Ensembles de câbles pour connecteur mâle AMP



 Connecteur mâle — asymétrique



* MC = multicolore
GR = gris

Connecteur mâle sans bride, sans réducteur de tension illustré.

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key		Prix	
				1	10	1	10
10	Or	6 (15.24)	MC	A1KXB-1036M-ND	7.94	64.60	
		6 (15.24)	GR	A1KXB-1036G-ND	6.36	51.76	
14	Or	6 (15.24)	MC	A1KXB-1436M-ND	9.92	80.73	
		6 (15.24)	GR	A1KXB-1436G-ND	7.48	60.89	
16	Or	6 (15.24)	MC	A1KXB-1636M-ND	10.09	82.13	
		6 (15.24)	GR	A1KXB-1636G-ND	7.56	61.57	
20	Or	6 (15.24)	MC	A1KXB-2036M-ND	11.48	93.47	
		6 (15.24)	GR	A1KXB-2036G-ND	8.52	69.37	
26	Or	6 (15.24)	MC	A1KXB-2636M-ND	18.94	154.20	
		6 (15.24)	GR	A1KXB-2636G-ND	14.98	121.98	

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de réf. Digi-Key	Prix	
					1	10
30	Or	6 (15.24)	MC	A1KXB-3036M-ND	19.65	160.00
		6 (15.24)	GR	A1KXB-3036G-ND	15.69	127.77
34	Or	6 (15.24)	MC	A1KXB-3436M-ND	16.33	132.99
		6 (15.24)	GR	A1KXB-3436G-ND	10.70	87.09
40	Or	6 (15.24)	MC	A1KXB-4036M-ND	24.74	201.44
		6 (15.24)	GR	A1KXB-4036G-ND	18.59	151.39
50	Or	6 (15.24)	MC	A1KXB-5036M-ND	24.11	196.28
		6 (15.24)	GR	A1KXB-5036G-ND	15.81	128.78
64	Or	6 (15.24)	MC	A1KXB-6436M-ND	34.24	278.75
		6 (15.24)	GR	A1KXB-6436G-ND	24.78	201.77

Également disponible dans la version suivante :

 
A1RXB-□□□□□□-ND — Connecteur mâle avec réducteur de tension et détrompeur
Remarque : également disponible avec 24 contacts.

* Non disponible avec réducteur de tension

Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Connecteur mâle à connecteur mâle

* MC = multicolore
GR = gris



Connecteur mâle, sans réducteur de tension illustré.

Nombre de contacts	Finition des conn.	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de réf. Digi-Key	Prix	
					1	10
10	Or	6 (15.24)	MC	A3KKB-1006M-ND	11.65	94.86
		6 (15.24)	GR	A3KKB-1006G-ND	11.38	92.71
		18 (45.72)	MC	A3KKB-1018M-ND	12.42	101.10
		18 (45.72)	GR	A3KKB-1018G		