




Connecteurs D-Subminiature

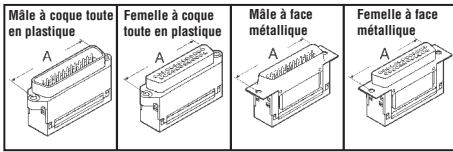

Spécifications : • Contacts : bronze phosphoreux • Placage des contacts : 10 µm d'or (zone de connexion) sur 50 µm de nickel ou 100 µm d'étain/plomb • Matériau d'isolant : UL 94V-0 thermostabilité ignifuge • Force de retrait du couvercle : 226,79 g/contact min. (force appliquée le long de l'axe principal des contacts) • Force de retrait 56,70 g à 226,79 g/contact, typique • Couleur : bleu • Température de fonctionnement : -55 à 125 °C • Courant 1 A (maximum) par contact • Tension de tenue diélectrique : 500 V c.c. (niveau de la mer) • Résistance d'isolement : 5 x 10⁹ Ω

| Nb de cont. | Finish | Dimension A - en pouces (mm) | N° de référence Digi-Key | Prix 1 | Prix 10 |
|--|-------------|------------------------------|--------------------------|--------|--------------|
| Connecteurs D-ultra-miniaturisés mâles, coque plastique | | | | | |
| 9 | Or | .984(24.99) | CMP09G-ND | 3.10 | 23.49 179.90 |
| | Étain | .984(24.99) | CMP09S-ND | 2.63 | 19.90 152.46 |
| | Étain/plomb | .984(24.99) | CMP09T-ND | — | — 152.46 |
| 15 | Or | 1.312(33.32) | CMP15G-ND | 4.10 | 31.05 237.84 |
| | Étain/plomb | 1.312(33.32) | CMP15T-ND | 3.49 | 26.48 202.77 |
| 25 | Or | 1.852(47.04) | CMP25G-ND | 5.51 | 41.80 320.17 |
| | Étain | 1.852(47.04) | CMP25S-ND | 4.70 | 35.63 272.90 |
| 37 | Or | 2.500(63.50) | CMP37G-ND | 8.14 | 61.70 472.63 |
| | Étain | 2.500(63.50) | CMP37S-ND | 6.93 | 52.55 402.49 |

| Nb de cont. | Finish | Dimension A - en pouces (mm) | N° de référence Digi-Key | Prix 1 | Prix 10 |
|---|-------------|------------------------------|--------------------------|--------|--------------|
| Connecteurs D-ultra-miniaturisés femelles, coque plastique | | | | | |
| 9 | Or | .984(24.99) | CFP09G-ND | 3.57 | 27.07 207.35 |
| | Étain | .984(24.99) | CFP09S-ND | 3.05 | 23.09 176.85 |
| 15 | Or | 1.312(33.32) | CFP15G-ND | 4.68 | 35.43 271.38 |
| | Étain/plomb | 1.312(33.32) | CFP15T-ND | 3.96 | 30.06 230.21 |
| 25 | Or | 1.852(47.04) | CFP25G-ND | 6.35 | 48.17 368.95 |
| | Étain/plomb | 1.852(47.04) | CFP25T-ND | 5.41 | 41.00 314.07 |
| 37 | Or | 2.500(63.50) | CFP37G-ND | 9.40 | 71.26 545.81 |
| | Étain/plomb | 2.500(63.50) | CFP37T-ND | 7.98 | 60.51 463.48 |


| Nb de cont. | Finish | Dimension A - en pouces (mm) | N° de référence Digi-Key | Prix 1 | Prix 10 |
|--|-------------|------------------------------|--------------------------|--------|--------------|
| Connecteurs D-ultra-miniaturisés mâles, face métallique | | | | | |
| 9 | Or | .984(24.99) | CMM09G-ND | 3.39 | 25.68 196.67 |
| | Étain | .984(24.99) | CMM09S-ND | 2.89 | 21.89 167.71 |
| 15 | Or | 1.312(33.32) | CMM15G-ND | 4.46 | 33.84 259.18 |
| | Étain | 1.312(33.32) | CMM15S-ND | 3.81 | 28.87 221.07 |
| 25 | Or | 1.852(47.04) | CMM25G-ND | 6.06 | 45.98 352.18 |
| | Étain | 1.852(47.04) | CMM25S-ND | 5.15 | 39.01 298.82 |
| 37 | Or | 2.500(63.50) | CMM37G-ND | 8.98 | 68.07 521.41 |
| | Étain/plomb | 2.500(63.50) | CMM37T-ND | 7.64 | 57.93 443.66 |

◆ Conforme à RoHS

Ensembles de câbles D-Subminiature

Asymétrique — mâle

 * MC = multicolore, GR = gris




| Nb de cont. | Cont. Finish | Longueur pieds (mètres) | Câble plat* | N° de référence Digi-Key | Prix 1 | Prix 10 |
|--|--------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------|---------|
| Utilisant des connecteurs à coque plastique | | | | | | |
| 9 | Or | 6 (1.83) | MC | C7MMG-0906G-ND | 7.44 | 56.35 |
| | Étain | 6 (1.83) | MC | C7MMS-0906G-ND | 6.96 | 52.77 |
| | Or | 6 (1.83) | GR | C7MMG-0906G-ND | 4.25 | 32.22 |
| | Étain | 6 (1.83) | GR | C7MMS-0906G-ND | 3.78 | 28.64 |
| | Or | 10 (3.05) | MC | C7MMG-0910G-ND | 10.32 | 78.26 |
| | Étain | 10 (3.05) | MC | C7MMS-0910G-ND | 9.85 | 74.68 |
| 15 | Or | 6 (1.83) | MC | C7MMG-1506G-ND | 10.21 | 77.40 |
| | Étain | 6 (1.83) | MC | C7MMS-1506G-ND | 9.60 | 72.83 |
| | Or | 6 (1.83) | GR | C7MMG-1506G-ND | 6.01 | 45.60 |
| | Étain | 6 (1.83) | GR | C7MMS-1506G-ND | 5.41 | 41.03 |
| | Or | 10 (3.05) | MC | C7MMG-1510G-ND | 14.29 | 108.30 |
| | Étain | 10 (3.05) | MC | C7MMS-1510G-ND | 13.68 | 103.72 |

| Nb de cont. | Cont. Finish | Longueur pieds (mètres) | Câble plat* | N° de référence Digi-Key | Prix 1 | Prix 10 |
|-------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------|---------|
| 25 | Or | 6 (1.83) | MC | C7MXG-2506G-ND | 15.70 | 119.05 |
| | Étain | 6 (1.83) | MC | C7MXS-2506G-ND | 14.89 | 112.88 |
| | Or | 6 (1.83) | GR | C7MXG-2506G-ND | 9.08 | 68.82 |
| | Étain | 6 (1.83) | GR | C7MXS-2506G-ND | 8.27 | 62.64 |
| | Or | 10 (3.05) | MC | C7MXG-2510G-ND | 22.50 | 170.55 |
| | Étain | 10 (3.05) | MC | C7MXS-2510G-ND | 21.68 | 164.39 |
| 37 | Or | 6 (1.83) | MC | C7MXG-3706G-ND | 24.44 | 185.31 |
| | Étain | 6 (1.83) | MC | C7MXS-3706G-ND | 23.23 | 176.15 |
| | Or | 6 (1.83) | GR | C7MXG-3706G-ND | 12.89 | 97.71 |
| | Étain | 6 (1.83) | GR | C7MXS-3706G-ND | 11.68 | 88.55 |
| | Or | 10 (3.05) | MC | C7MXG-3710G-ND | 35.31 | 267.71 |
| | Étain | 10 (3.05) | MC | C7MXS-3710G-ND | 34.11 | 258.56 |

§ Finition des contacts
Également disponible dans la config. suivante : C7PXC-ND — Avec connecteur à face métallique. Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Asymétrique — femelle

 * MC = multicolore, GR = gris




| Nb de cont. | Cont. Finish | Longueur pieds (mètres) | Câble plat* | N° de référence Digi-Key | Prix 1 | Prix 10 |
|--|--------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------|---------|
| Utilisant des connecteurs à coque plastique | | | | | | |
| 9 | Or | 6 (1.83) | MC | C7FXG-0906G-ND | 7.90 | 59.93 |
| | Étain | 6 (1.83) | MC | C7FXS-0906G-ND | 7.38 | 55.95 |
| | Or | 6 (1.83) | GR | C7FXG-0906G-ND | 4.73 | 35.80 |
| | Étain | 6 (1.83) | GR | C7FXS-0906G-ND | 4.20 | 31.82 |
| | Or | 10 (3.05) | MC | C7FXG-0910G-ND | 10.80 | 81.85 |
| | Étain | 10 (3.05) | MC | C7FXS-0910G-ND | 10.27 | 77.86 |
| 15 | Or | 6 (1.83) | MC | C7FXG-1506G-ND | 10.79 | 81.78 |
| | Étain | 6 (1.83) | MC | C7FXS-1506G-ND | 10.08 | 76.41 |
| | Or | 6 (1.83) | GR | C7FXG-1506G-ND | 6.59 | 49.98 |
| | Étain | 6 (1.83) | GR | C7FXS-1506G-ND | 5.89 | 44.61 |
| | Or | 10 (3.05) | MC | C7FXG-1510G-ND | 14.86 | 112.68 |
| | Étain | 10 (3.05) | MC | C7FXS-1510G-ND | 14.15 | 107.31 |
| 25 | Or | 6 (1.83) | MC | C7FXG-2506G-ND | 16.54 | 125.42 |
| | Étain | 6 (1.83) | MC | C7FXS-2506G-ND | 15.60 | 118.26 |
| | Or | 6 (1.83) | GR | C7FXG-2506G-ND | 9.92 | 75.19 |
| | Étain | 6 (1.83) | GR | C7FXS-2506G-ND | 8.97 | 68.02 |
| | Or | 10 (3.05) | MC | C7FXG-2510G-ND | 23.33 | 176.92 |
| | Étain | 10 (3.05) | MC | C7FXS-2510G-ND | 22.39 | 169.76 |
| 37 | Or | 6 (1.83) | MC | C7FXG-3706G-ND | 25.71 | 194.86 |
| | Étain | 6 (1.83) | MC | C7FXS-3706G-ND | 24.28 | 184.11 |
| | Or | 6 (1.83) | GR | C7FXG-3706G-ND | 14.15 | 107.26 |
| | Étain | 6 (1.83) | GR | C7FXS-3706G-ND | 12.73 | 96.52 |
| | Or | 10 (3.05) | MC | C7FXG-3710G-ND | 36.57 | 277.27 |
| | Étain | 10 (3.05) | MC | C7FXS-3710G-ND | 35.16 | 266.52 |

§ Finition des contacts
Également disponible dans la config. suivante : C7SXC-ND — Avec connecteur à face métallique. Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Mâle vers mâle

 * MC = multicolore, GR = gris




| Nb de cont. | Cont. Finish | Longueur pieds (mètres) | Câble plat* | N° de référence Digi-Key | Prix 1 | Prix 10 |
|--|--------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------|---------|
| Utilisant des connecteurs à coque plastique | | | | | | |
| 9 | Or | 6 (1.83) | MC | C7MMG-0906M-ND | 10.53 | 79.84 |
| | Étain | 6 (1.83) | MC | C7MMS-0906M-ND | 9.59 | 72.67 |
| | Or | 6 (1.83) | GR | C7MMG-0906G-ND | 7.35 | 55.71 |
| | Étain | 6 (1.83) | GR | C7MMS-0906G-ND | 6.40 | 48.54 |
| | Or | 10 (3.05) | MC | C7MMG-0910M-ND | 13.42 | 101.75 |
| | Étain | 10 (3.05) | MC | C7MMS-0910M-ND | 12.48 | 94.58 |
| 15 | Or | 6 (1.83) | MC | C7MMG-1506M-ND | 14.31 | 108.45 |
| | Étain | 6 (1.83) | MC | C7MMS-1506M-ND | 13.09 | 99.29 |
| | Or | 6 (1.83) | GR | C7MMG-1506G-ND | 10.11 | 76.65 |
| | Étain | 6 (1.83) | GR | C7MMS-1506G-ND | 8.90 | 67.50 |
| | Or | 10 (3.05) | MC | C7MMG-1510M-ND | 18.38 | 139.35 |
| | Étain | 10 (3.05) | MC | C7MMS-1510M-ND | 17.18 | 130.19 |
| 25 | Or | 6 (1.83) | MC | C7MMG-2506M-ND | 21.22 | 160.85 |
| | Étain | 6 (1.83) | MC | C7MMS-2506M-ND | 19.59 | 148.51 |
| | Or | 6 (1.83) | GR | C7MMG-2506G-ND | 14.59 | 110.62 |
| | Étain | 6 (1.83) | GR | C7MMS-2506G-ND | 12.97 | 98.28 |
| | Or | 10 (3.05) | MC | C7MMG-2510M-ND | 28.01 | 212.35 |
| | Étain | 10 (3.05) | MC | C7MMS-2510M-ND | 26.38 | 200.01 |
| 37 | Or | 6 (1.83) | MC | C7MMG-3706M-ND | 32.58 | 247.01 |
| | Étain | 6 (1.83) | MC | C7MMS-3706M-ND | 30.17 | 228.70 |
| | Or | 6 (1.83) | GR | C7MMG-3706G-ND | 21.03 | 159.41 |
| | Étain | 6 (1.83) | GR | C7MMS-3706G-ND | 18.62 | 141.10 |
| | Or | 10 (3.05) | MC | C7MMG-3710M-ND | 43.45 | 329.42 |
| | Étain | 10 (3.05) | MC | C7MMS-3710M-ND | 40.45 | 309.42 |

| Nb de cont. | Cont. Finish | Longueur pieds (mètres) | Câble plat* | N° de référence Digi-Key | Prix 1 | Prix 10 |
|-------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------|---------|
| 37 | Étain | 10 (3.05) | MC | C7MMS-3710M-ND | 41.04 | 311.10 |
| | Or | 10 (3.05) | GR | C7MMG-3710G-ND | 24.20 | 183.42 |
| | Étain | 10 (3.05) | GR | C7MMS-3710G-ND | 21.78 | 165.11 |
| | Or | 10 (3.05) | GR | C7MMG-3710G-ND | 21.78 | 165.11 |

§ Finition des contacts
Également disponible dans la config. suivante : C7PPC-ND — Avec connecteur à face métallique. Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Femelle vers femelle

 * MC = multicolore, GR = gris



| Nb de cont. | Cont. Finish | Longueur pieds (mètres) | Câble plat* | N° de référence Digi-Key | Prix 1 | Prix 10 |
|--|--------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------|---------|
| Utilisant des connecteurs à coque plastique | | | | | | |
| 9 | Or | 6 (1.83) | MC | C7FFG-0906M-ND | 11.48 | 87.00 |
| | Étain | 6 (1.83) | MC | C7FFS-0906M-ND | 10.43 | 79.04 |
| | Or | 6 (1.83) | GR | C7FFG-0906G-ND | 8.29 | 62.87 |
| | Étain | 6 (1.83) | GR | C7FFS-0906G-ND | 7.24 | 54.91 |
| | Or | 10 (3.05) | MC | C7FFG-0910M-ND | 14.37 | 108.92 |
| | Étain | 10 (3.05) | MC | C7FFS-0910M-ND | 13.31 | 100.95 |
| 15 | Or | 6 (1.83) | MC | C7FFG-1506M-ND | 15.46 | 117.21 |
| | Étain | 6 (1.83) | MC | C7FFS-1506M-ND | 14.04 | 106.46 |
| | Or | 6 (1.83) | GR | C7FFG-1506G-ND | 11.27 | 85.41 |
| | Étain | 6 (1.83) | GR | C7FFS-1506G-ND | 9.85 | 74.66 |
| | Or | 10 (3.05) | MC | C7FFG-1510M-ND | 19.54 | 148.11 |
| | Étain | 10 (3.05) | MC | C7FFS-1510M-ND | 18.12 | 137.36 |
| 25 | Or | 6 (1.83) | MC | C7FFG-2506M-ND | 22.90 | 173.59 |
| | Étain | 6 (1.83) | MC | C7FFS-2506M-ND | 21.01 | 159.26 |
| | Or | 6 (1.83) | GR | C7FFG-2506G-ND | 16.27 | 123.36 |
| | Étain | 6 (1.83) | GR | C7FFS-2506G-ND | 14.38 | 109.03 |
| | Or | 10 (3.05) | MC | C7FFG-2510M-ND | 29.70 | 225.09 |
| | Étain | 10 (3.05) | MC | C7FFS-2510M-ND | 27.80 | 210.76 |
| 37 | Or | 6 (1.83) | MC | C7FFG-3706M-ND | 35.11 | 266.12 |
| | Étain | 6 (1.83) | MC | C7FFS-3706M-ND | 32.27 | 244.62 |
| | Or | 6 (1.83) | GR | C7FFG-3706G-ND | 23.55 | 178.52 |
| | Étain | 6 (1.83) | GR | C7FFS-3706G-ND | 20.72 | 157.03 |
| | Or | 10 (3.05) | MC | C7FFG-3710M-ND | 45.98 | 348.52 |
| | Étain | 10 (3.05) | MC | C7FFS-3710M-ND | 43.14 | 327.03 |

§ Finition des contacts
Également disponible dans la config. suivante : C7SSC-ND — Avec connecteur à face métallique. Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix !

Mâle à femelle

* MC = multicolore, GR = gris

