



Connecteurs D-Subminiature




A

Dimensions			
Nb de cont.	A pouce (mm)		
9	1.213 (30.81)		
15	1.541 (39.14)		
25	2.088 (53.04)		
37	2.729 (69.32)		

Spécifications : • Isolants : PBT renforcé à la fibre de verre, UL 94V-0 • Résistance d'isolement : 1 000 MΩ à 500 V c.c. • Tension de claquage du diélectrique : 1 000 V, 1 minute (version profil bas) ; 500 V, 1 minute (version plastique) • Courant nominal : 5 A (version profil bas) ; 1 A (version plastique) • Température de fonctionnement : -55 à 105 °C


Nb de cont.	Finition des contacts	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1	Prix unitaire 10	N° de référence Assmann
Connecteur D-Sub femelle, compact, coque métallique					
9	Or	HFM09H-ND	3.71	2.82	A-DFF09LPXX-III-R
15		HFM15H-ND	4.63	3.52	A-DFF15LPXX-III-R
25		HFM25H-ND	4.64	3.52	A-DFF25LPXX-III-R
37		HFM37H-ND	9.72	7.37	A-DFF37LPXX-III-R
Connecteur D-Sub mâle, compact, coque métallique					
9	Or	HMM09H-ND	3.71	2.82	A-DSF09LPXX-III-R
15		HMM15H-ND	4.63	3.52	A-DSF15LPXX-III-R
25		HMM25H-ND	4.64	3.52	A-DSF25LPXX-III-R
37		HMM37H-ND	9.72	7.37	A-DSF37LPXX-III-R
Connecteur D-Sub femelle, version entièrement en plastique					
9	Or	HFP09H-ND	3.68	2.80	A-DFF09LPPII/FP-R
15		HFP15H-ND	4.63	3.52	A-DFF15LPPII/FP-R
25		HFP25H-ND	4.63	3.52	A-DFF25LPPII/FP-R
37		HFP37H-ND	9.72	7.37	A-DFF37LPPII/FP-R
Connecteur D-Sub mâle, version entièrement en plastique					
9	Or	HMP09H-ND	3.68	2.80	A-DSF09LPPII/FP-R
15		HMP15H-ND	4.63	3.52	A-DSF15LPPII/FP-R
25		HMP25H-ND	4.63	3.52	A-DSF25LPPII/FP-R
37		HMP37H-ND	9.72	7.37	A-DSF37LPPII/FP-R
Connecteur D-Sub femelle, compact, avec filetage UNC, coque métallique					
9	Or	HFU09H-ND	4.30	3.27	A-DFF09LPPII/Z-UNC-R
15		HFU15H-ND	5.25	3.99	A-DFF15LPPII/Z-UNC-R
25		HFU25H-ND	5.25	3.99	A-DFF25LPPII/Z-UNC-R
37		HFU37H-ND	10.34	7.85	A-DFF37LPPII/Z-UNC-R
Connecteur D-Sub mâle, compact, avec filetage UNC, coque métallique					
9	Or	HMU09H-ND	4.30	3.27	A-DSF09LPPII/Z-UNC-R
15		HMU15H-ND	5.25	3.99	A-DSF15LPPII/Z-UNC-R
25		HMU25H-ND	5.25	3.99	A-DSF25LPPII/Z-UNC-R
37		HMU37H-ND	10.34	7.85	A-DSF37LPPII/Z-UNC-R

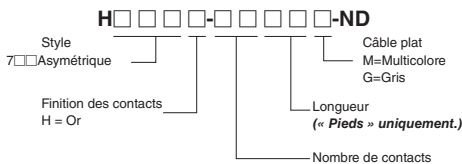

Ensembles de câbles D-Sub



 Asymétrique — mâle



*MC=Multicolore, GR=Gris
Plastique avec réducteur de tension illustré

Nombre de contacts	Finition des contacts	Longueur pieds (mètres)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1	Prix unitaire 10
9	Or	6 (1.83)	MC	H7MXH-0906M-ND	4.04	3.07
		6 (1.83)	GR	H7MXH-0906G-ND	3.78	2.87
		10 (3.05)	MC	H7MXH-0910M-ND	4.29	3.25
15	Or	6 (1.83)	MC	H7MXH-1506M-ND	5.14	3.90
		6 (1.83)	GR	H7MXH-1506G-ND	4.79	3.64
		10 (3.05)	MC	H7MXH-1510M-ND	5.48	4.16
25	Or	6 (1.83)	MC	H7MXH-2506M-ND	5.48	4.16
		6 (1.83)	GR	H7MXH-2506G-ND	4.93	3.74
		10 (3.05)	MC	H7MXH-2510M-ND	6.05	4.59
37	Or	6 (1.83)	MC	H7MXH-3706M-ND	11.08	8.40
		6 (1.83)	GR	H7MXH-3706G-ND	10.11	7.67
		10 (3.05)	MC	H7MXH-3710M-ND	11.99	9.09
		10 (3.05)	GR	H7MXH-3710G-ND	10.38	7.87

Également disponible dans la config. suivante :
H7PXH-ND - Métal avec réducteur de tension
H7VXH-ND - Métal avec réducteur de tension et insertion fileté
Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix

Asymétrique — femelle




*MC=Multicolore, GR=Gris
Plastique avec réducteur de tension illustré

Nombre de contacts	Finition des contacts	Longueur pieds (mètres)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1	Prix unitaire 10
9	Or	6 (1.83)	MC	H7FXH-0906M-ND	4.04	3.07
		6 (1.83)	GR	H7FXH-0906G-ND	3.78	2.87
		10 (3.05)	MC	H7FXH-0910M-ND	4.29	3.25
15	Or	6 (1.83)	MC	H7FXH-1506M-ND	5.14	3.90
		6 (1.83)	GR	H7FXH-1506G-ND	4.79	3.64
		10 (3.05)	MC	H7FXH-1510M-ND	5.48	4.16
25	Or	6 (1.83)	MC	H7FXH-2506M-ND	5.48	4.16
		6 (1.83)	GR	H7FXH-2506G-ND	4.93	3.74
		10 (3.05)	MC	H7FXH-2510M-ND	6.05	4.59
37	Or	6 (1.83)	MC	H7FXH-3706M-ND	11.08	8.40
		6 (1.83)	GR	H7FXH-3706G-ND	10.11	7.67
		10 (3.05)	MC	H7FXH-3710M-ND	11.99	9.09
		10 (3.05)	GR	H7FXH-3710G-ND	10.38	7.87

Également disponible dans la config. suivante :
H7SXH-ND - Métal avec réducteur de tension
H7WXH-ND - Métal avec réducteur de tension et insertion fileté
Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix

 Mâle vers mâle




*MC=Multicolore, GR=Gris
Plastique avec réducteur de tension illustré

Nombre de contacts	Finition des contacts	Longueur pieds (mètres)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1	Prix unitaire 10
9	Or	6 (1.83)	MC	H7MMH-0906M-ND	7.72	5.86
		6 (1.83)	GR	H7MMH-0906G-ND	7.46	5.66
		10 (3.05)	MC	H7MMH-0910M-ND	7.96	6.04
15	Or	6 (1.83)	MC	H7MMH-1506M-ND	9.77	7.41
		6 (1.83)	GR	H7MMH-1506G-ND	9.43	7.15
		10 (3.05)	MC	H7MMH-1510M-ND	10.11	7.67
25	Or	6 (1.83)	MC	H7MMH-2506M-ND	10.11	7.67
		6 (1.83)	GR	H7MMH-2506G-ND	9.56	7.25
		10 (3.05)	MC	H7MMH-2510M-ND	10.68	8.10
37	Or	6 (1.83)	MC	H7MMH-3706M-ND	20.80	15.77
		6 (1.83)	GR	H7MMH-3706G-ND	19.84	15.04
		10 (3.05)	MC	H7MMH-3710M-ND	21.71	16.46
		10 (3.05)	GR	H7MMH-3710G-ND	20.10	15.24

Également disponible dans la config. suivante :
H7PPH-ND - Métal avec réducteur de tension
H7VWH-ND - Métal avec réducteur de tension et insertion fileté
Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix

 Femelle vers femelle




*MC=Multicolore, GR=Gris
Plastique avec réducteur de tension illustré

Nombre de contacts	Finition des contacts	Longueur pieds (mètres)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1	Prix unitaire 10
9	Or	6 (1.83)	MC	H7FFH-0906M-ND	7.72	5.86
		6 (1.83)	GR	H7FFH-0906G-ND	7.46	5.66
		10 (3.05)	MC	H7FFH-0910M-ND	7.96	6.04
15	Or	6 (1.83)	MC	H7FFH-1506M-ND	9.77	7.41
		6 (1.83)	GR	H7FFH-1506G-ND	9.43	7.15
		10 (3.05)	MC	H7FFH-1510M-ND	10.11	7.67
25	Or	6 (1.83)	MC	H7FFH-2506M-ND	10.11	7.67
		6 (1.83)	GR	H7FFH-2506G-ND	9.56	7.25
		10 (3.05)	MC	H7FFH-2510M-ND	10.68	8.10
37	Or	6 (1.83)	MC	H7FFH-3706M-ND	20.80	15.77
		6 (1.83)	GR	H7FFH-3706G-ND	19.84	15.04
		10 (3.05)	MC	H7FFH-3710M-ND	21.71	16.46
		10 (3.05)	GR	H7FFH-3710G-ND	20.10	15.24

Également disponible dans la config. suivante :
H7SSH-ND - Métal avec réducteur de tension
H7WWH-ND - Métal avec réducteur de tension et insertion fileté
Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix

 Mâle à femelle



*MC=Multicolore, GR=Gris
Plastique avec réducteur de tension illustré


Nombre de contacts	Finition des contacts	Longueur pieds (mètres)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1	Prix unitaire 10
9	Or	6 (1.83)	MC	H7MFH-0906M-ND	7.72	5.86
		6 (1.83)	GR	H7MFH-0906G-ND	7.46	5.66
		10 (3.05)	MC	H7MFH-0910M-ND	7.96	6.04
15	Or	6 (1.83)	MC	H7MFH-1506M-ND	9.77	7.41
		6 (1.83)	GR	H7MFH-1506G-ND	9.43	7.15
		10 (3.05)	MC	H7MFH-1510M-ND	10.11	7.67
25	Or	6 (1.83)	MC	H7MFH-2506M-ND	10.11	7.67
		6 (1.83)	GR	H7MFH-2506G-ND	9.56	7.25
		10 (3.05)	MC	H7MFH-2510M-ND	10.68	8.10
37	Or	6 (1.83)	MC	H7MFH-3706M-ND	20.80	15.77
		6 (1.83)	GR	H7MFH-3706G-ND	19.84	15.04
		10 (3.05)	MC	H7MFH-3710M-ND	21.71	16.46
		10 (3.05)	GR	H7MFH-3710G-ND	20.10	15.24

Également disponible dans la config. suivante :
H7PSH-ND - Métal avec réducteur de tension
H7VWH-ND - Métal avec réducteur de tension et insertion fileté
Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix


Connecteurs fiches DIP



Spécifications :
• Courant nominal : 1,0 A • Tension nominale : 500 V c.a./c.c. • Tension de rigidité diélectrique : 1 000 V c.a./c.c.
• Résistance de contact : 20 mΩ maximum • Résistance d'isolement : 1 000 MΩ min. • Température de fonctionnement : -40 °C à 105 °C

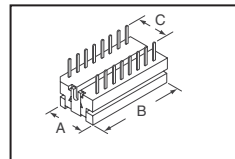

Nombre de contacts	Dimensions - Pouces (mm)			N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1	Prix unitaire 10
	A	B	C			
Fiche DIP, gris — Étain						
10	.42(10.60)	.707(17.95)	.30(7.62)	HDP10S-ND	2.75	2.09
14	.42(10.60)	.907(23.05)	.30(7.62)	HDP14S-ND	3.15	2.39
16	.42(10.60)	1.007(25.50)	.30(7.62)	HDP16S-ND	3.15	2.39
20	.42(10.60)	1.207(30.68)	.30(7.62)	HDP20S-ND	3.74	2.84
24	.72(18.20)	1.407(35.73)	.60(15.24)	HDP24S-ND	3.94	2.99
40	.72(18.20)	2.207(56.20)	.60(15.24)	HDP40S-ND	4.94	3.75
Fiche DIP, gris — Or						
10	.42(10.60)	.707(17.95)	.30(7.62)	HDP10H-ND	2.75	2.09
14	.42(10.60)	.907(23.05)	.30(7.62)	HDP14H-ND	3.15	2.39
16	.42(10.60)	1.007(25.50)	.30(7.62)	HDP16H-ND	3.15	2.39
20	.42(10.60)	1.207(30.68)	.30(7.62)	HDP20H-ND	3.74	2.84
24	.72(18.20)	1.407(35.73)	.60(15.24)	HDP24H-ND	3.94	2.99
40	.72(18.20)	2.207(56.20)	.60(15.24)	HDP40H-ND	4.94	3.75

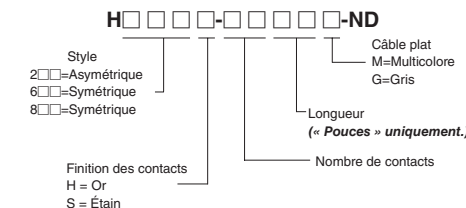


Également disponible dans les configurations asymétriques de style 2 suivantes :
H2PXH-ND
H2PXS-ND

Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix

Câbles de fiche DIP

Symétrique style 6

 *MC=Multicolore, GR=Gris



Connecteur DIP sans réducteur de tension illustré
La broche n° 1 du connecteur est raccordée à un 2ème conducteur sur le câble

Nombre de contacts	Finition des contacts	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire 1	Prix unitaire 10
10	Or	6 (15.24)	MC	H6PPH-1006M-ND	5.84	4.43
	Étain	6 (15.24)	MC	H6PPS-1006M-ND	5.84	4.43
	Or	6 (15.24)	GR	H6PPH-1006G-ND	5.61	4.26
	Étain	6 (15.24)	GR	H6PPS-1006G-ND	5.61	4.26
	Or	18 (45.72)	MC	H6PPH-1018M-ND	6.52	4.95
	Étain	18 (45.72)	MC	H6PPS-1018M-ND	6.52	4.95
10	Or	18 (45.72)	GR	H6PPH-1018G-ND	5.83	4.42
	Étain	18 (45.72)	GR	H6PPS-1018G-ND	5.83	4.42

(suite)