




Embases à profil bas

Spécifications : • Courant nominal : 3 A • Tension de rigidité diélectrique : 1 000 V c.a./c.c. • Résistance de contact : 20 mΩ maximum • Matière des contacts : cuivre au béryllium • Sous-placage : nickel • Zone de contact : or sélectif • Résistance d'isolement : 1 000 MΩ min. • Zone des queues à souder : étain mat 100 µ" • Température de fonctionnement : -40 °C à 105 °C

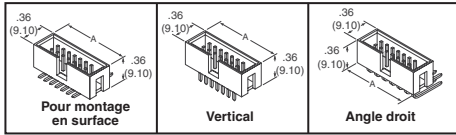


Nombre de contacts	Finition des contacts	Dim. A pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		
				1	10	25 50
Embase mâle à angle droit						
10	30u"	.8 (20.2)	HLU10H-ND	1.76	1.55	1.39 1.26
14	Flash	.8 (20.2)	HLN10H-ND	.75	.67	.60 .54
14	30u"	1 (25.28)	HLU14H-ND	2.38	2.09	1.88 1.70
14	Flash	1 (25.28)	HLN14H-ND	.93	.83	.74 .67
16	30u"	1.1 (27.82)	HLU16H-ND	2.63	2.31	2.07 1.88
16	Flash	1.1 (27.82)	HLN16H-ND	1.01	.89	.80 .72
20	30u"	1.3 (32.9)	HLU20H-ND	3.18	2.80	2.52 2.27
20	Flash	1.3 (32.9)	HLN20H-ND	1.18	1.04	.93 .84
24	30u"	1.5 (37.98)	HLU24H-ND	3.83	3.37	3.02 2.73
24	Flash	1.5 (37.98)	HLN24H-ND	1.40	1.23	1.11 1.00
26	30u"	1.6 (40.52)	HLU26H-ND	4.08	3.59	3.22 2.91
26	Flash	1.6 (40.52)	HLN26H-ND	1.46	1.28	1.15 1.04
30	30u"	1.8 (45.6)	HLU30H-ND	4.75	4.18	3.75 3.39
30	Flash	1.8 (45.6)	HLN30H-ND	1.74	1.53	1.37 1.24
34	30u"	2 (50.68)	HLU34H-ND	5.20	4.57	4.10 3.71
34	Flash	2 (50.68)	HLN34H-ND	1.76	1.55	1.39 1.26
40	30u"	2.3 (58.3)	HLU40H-ND	5.84	5.14	4.61 4.17
40	Flash	2.3 (58.3)	HLN40H-ND	1.85	1.63	1.46 1.32
50	30u"	2.8 (71.0)	HLU50H-ND	6.93	6.10	5.47 4.94
50	Flash	2.8 (71.0)	HLN50H-ND	2.27	2.00	1.79 1.62
60	30u"	3.3 (83.7)	HLU60H-ND	8.05	7.08	6.35 5.74
60	Flash	3.3 (83.7)	HLN60H-ND	3.05	2.68	2.41 2.17
64	30u"	3.5 (88.78)	HLU64H-ND	9.03	7.94	7.12 6.43
64	Flash	3.5 (88.78)	HLN64H-ND	3.07	2.71	2.43 2.19

Nombre de contacts	Finition des contacts	Dim. A pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		
				1	10	25 50
Embase mâle, montage en surface						
10	Flash	.8 (20.2)	HSL10H-ND	1.32	1.17	1.05 .95
14	Flash	1 (25.28)	HSL14H-ND	1.51	1.33	1.19 1.08
16	Flash	1.1 (27.82)	HSL16H-ND	1.68	1.48	1.33 1.20
20	Flash	1.3 (32.9)	HSL20H-ND	1.79	1.58	1.41 1.28
26	Flash	1.6 (40.52)	HSL26H-ND	1.82	1.60	1.44 1.30
34	Flash	2 (50.68)	HSL34H-ND	1.93	1.70	1.52 1.38
40	Flash	2.3 (58.3)	HSL40H-ND	2.24	1.97	1.77 1.60

Nombre de contacts	Finition des contacts	Dim. A pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		
				1	10	25 50
Embase mâle, sortie droite						
10	30u"	.8 (20.2)	HRU10H-ND	1.57	1.38	1.24 1.12
14	Flash	.8 (20.2)	HRP10H-ND	.56	.50	.45 .40
14	30u"	1 (25.28)	HRU14H-ND	2.02	1.77	1.59 1.44
14	Flash	1 (25.28)	HRP14H-ND	.62	.55	.49 .44
16	30u"	1.1 (27.82)	HRU16H-ND	2.26	1.99	1.79 1.62
16	Flash	1.1 (27.82)	HRP16H-ND	.69	.60	.54 .49
20	30u"	1.3 (32.9)	HRU20H-ND	2.71	2.39	2.14 1.94
20	Flash	1.3 (32.9)	HRP20H-ND	.75	.67	.60 .54
24	30u"	1.5 (37.98)	HRU24H-ND	3.22	2.83	2.54 2.29
24	Flash	1.5 (37.98)	HRP24H-ND	.86	.77	.69 .62
26	30u"	1.6 (40.52)	HRU26H-ND	3.27	2.88	2.58 2.33
26	Flash	1.6 (40.52)	HRP26H-ND	.78	.69	.62 .56
30	30u"	1.8 (45.6)	HRU30H-ND	3.89	3.42	3.07 2.77
30	Flash	1.8 (45.6)	HRP30H-ND	1.01	.89	.80 .72
34	30u"	2 (50.68)	HRU34H-ND	4.28	3.76	3.37 3.05
34	Flash	2 (50.68)	HRP34H-ND	.93	.83	.74 .67
40	30u"	2.3 (58.3)	HRU40H-ND	4.95	4.35	3.90 3.53
40	Flash	2.3 (58.3)	HRP40H-ND	1.03	.91	.82 .74
50	30u"	2.8 (71.0)	HRU50H-ND	6.32	5.56	4.98 4.50
50	Flash	2.8 (71.0)	HRP50H-ND	1.31	1.16	1.04 .94
60	30u"	3.3 (83.7)	HRU60H-ND	7.77	6.83	6.13 5.54
60	Flash	3.3 (83.7)	HRP60H-ND	1.76	1.55	1.39 1.26
64	30u"	3.5 (88.78)	HRU64H-ND	8.19	7.20	6.46 5.84
64	Flash	3.5 (88.78)	HRP64H-ND	1.79	1.58	1.41 1.28

Connecteurs mâles

Spécifications : • Courant nominal : 3 A • Tension de rigidité diélectrique : 1 000 V c.a./c.c. • Résistance de contact : 20 mΩ maximum • Matière des contacts : cuivre au béryllium • Sous-placage : nickel • Zone de contact : or sélectif • Résistance d'isolement : 1 000 MΩ min. • Zone des queues à souder : étain mat 100 µ" • Température de fonctionnement : -40 à 105 °C

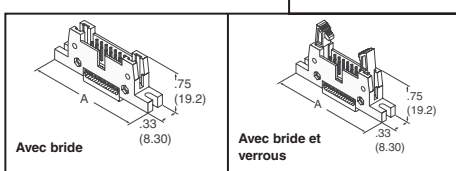

Nombre de contacts	Dim. A pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		
			1	10	N° de référence Assmann
Connecteur mâle sans bride					
10	1.26 (31.96)	HPK10H-ND	7.47	5.67	AWH10G-0202-IDC-R
14	1.46 (37.1)	HPK14H-ND	7.78	5.90	AWH14G-0202-IDC-R
16	1.56 (39.62)	HPK16H-ND	7.78	5.90	AWH16G-0202-IDC-R

Nombre de contacts	Dim. A pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		N° de référence Assmann
			1	10	
20	1.76 (44.74)	HPK20H-ND	7.78	5.90	AWH20G-0202-IDC-R
24	1.96 (49.82)	HPK24H-ND	7.78	5.90	AWH24G-0202-IDC-R
26	2.06 (52.22)	HPK26H-ND	8.24	6.25	AWH26G-0202-IDC-R
30	2.26 (57.46)	HPK30H-ND	8.24	6.25	AWH30G-0202-IDC-R
34	2.46 (62.52)	HPK34H-ND	8.56	6.49	AWH34G-0202-IDC-R
40	2.76 (70.18)	HPK40H-ND	9.04	6.86	AWH40G-0202-IDC-R
50	3.26 (82.74)	HPK50H-ND	9.73	7.38	AWH50G-0202-IDC-R
60	3.77 (95.68)	HPK60H-ND	10.67	8.09	AWH60G-0202-IDC-R
64	3.96 (100.7)	HPK64H-ND	11.30	8.57	AWH64G-0202-IDC-R


Nombre de contacts	Dim. A pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		N° de référence Assmann
			1	10	
Connecteur mâle avec verrou court et sans bride					
10	1.26 (31.96)	HPA10H-ND	4.11	3.62	AWH10G-0222-IDC-R
14	1.46 (37.1)	HPA14H-ND	4.28	3.76	AWH14G-0222-IDC-R
16	1.56 (39.62)	HPA16H-ND	4.28	3.76	AWH16G-0222-IDC-R
26	2.06 (52.22)	HPA26H-ND	4.47	3.93	AWH26G-0222-IDC-R
34	2.46 (62.52)	HPA34H-ND	4.84	4.25	AWH34G-0222-IDC-R

Nombre de contacts	Dim. A pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		N° de référence Assmann
			1	10	
Connecteur mâle avec verrou long et sans bride					
10	1.26 (31.96)	HPB10H-ND	4.30	3.79	AWH10G-0232-IDC-R
16	1.56 (39.62)	HPB16H-ND	4.47	3.93	AWH16G-0232-IDC-R
34	2.46 (62.52)	HPB34H-ND	5.06	4.45	AWH34G-0232-IDC-R
64	3.96 (100.7)	HPB64H-ND	5.93	5.22	AWH64G-0232-IDC-R

Nombre de contacts	Dim. A pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		N° de référence Assmann
			1	10	
Connecteur mâle avec bride					
10	1.846 (46.96)	HPL10H-ND	7.04	5.34	AWH10G-E202-IDC-R
14	2.048 (52.1)	HPL14H-ND	7.32	5.55	AWH14G-E202-IDC-R
16	2.147 (54.62)	HPL16H-ND	7.32	5.55	AWH16G-E202-IDC-R
20	2.348 (59.74)	HPL20H-ND	7.32	5.55	AWH20G-E202-IDC-R
24	2.547 (64.82)	HPL24H-ND	7.75	5.88	AWH24G-E202-IDC-R
26	2.642 (67.22)	HPL26H-ND	8.24	6.25	AWH26G-E202-IDC-R
30	2.848 (72.46)	HPL30H-ND	8.24	6.25	AWH30G-E202-IDC-R
34	3.047 (77.52)	HPL34H-ND	8.56	6.49	AWH34G-E202-IDC-R
40	3.348 (85.18)	HPL40H-ND	9.04	6.86	AWH40G-E202-IDC-R
50	3.841 (97.74)	HPL50H-ND	10.19	7.73	AWH50G-E202-IDC-R
60	4.35 (110.68)	HPL60H-ND	10.67	8.09	AWH60G-E202-IDC-R
64	4.547 (115.7)	HPL64H-ND	11.82	8.96	AWH64G-E202-IDC-R

Nombre de contacts	Dim. A pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		N° de référence Assmann
			1	10	
Connecteur mâle avec verrou court et bride					
10	1.846 (46.96)	HPP10H-ND	3.86	3.40	AWH10G-E222-IDC-R
20	2.348 (59.74)	HPP20H-ND	4.02	3.54	AWH20G-E222-IDC-R
40	3.348 (85.18)	HPP40H-ND	5.01	4.41	AWH40G-E222-IDC-R

Nombre de contacts	Dim. A pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		N° de référence Assmann
			1	10	
Connecteur mâle avec verrou long et bride					
10	1.846 (46.96)	HPT10H-ND	3.86	3.40	AWH10G-E232-IDC-R
26	2.642 (67.22)	HPT26H-ND	4.48	3.94	AWH26G-E232-IDC-R
34	3.047 (77.52)	HPT34H-ND	4.84	4.26	AWH34G-E232-IDC-R
40	3.348 (85.18)	HPT40H-ND	5.01	4.41	AWH40G-E232-IDC-R
50	3.841 (97.74)	HPT50H-ND	5.51	4.85	AWH50G-E232-IDC-R
64	4.547 (115.7)	HPT64H-ND	5.93	5.22	AWH64G-E232-IDC-R

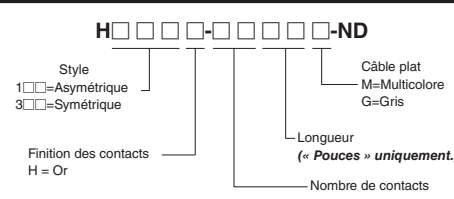

Connecteurs mâles — asymétrique

Nombre de contacts	Finition des contacts	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire	
					1	10
Connecteur mâle sans bride et sans réducteur de tension illustré						
10	Or	6 (15.24)	MC	H3KKH-1006M-ND	15.27	11.58
10	Or	18 (45.72)	MC	H3KKH-1018M-ND	16.97	12.87
				H3KKH-1018G-ND	15.58	11.81
				H3KKH-1036M-ND	16.97	12.87
				H3KKH-1036G-ND	15.58	11.81
14	Or	18 (45.72)	MC	H3KKH-1406M-ND	16.08	12.19
				H3KKH-1406G-ND	15.71	11.92
				H3KKH-1418M-ND	18.63	14.12
				H3KKH-1418G-ND	16.47	12.49
16	Or	18 (45.72)	MC	H3KKH-1436M-ND	18.63	14.12
				H3KKH-1436G-ND	16.47	12.49
				H3KKH-1606M-ND	16.11	12.22
				H3KKH-1606G-ND	15.74	11.93
16	Or	18 (45.72)	MC	H3KKH-1618M-ND	18.83	14.28
				H3KKH-1618G-ND	16.59	12.58
				H3KKH-1636M-ND	18.83	14.28
				H3KKH-1636G-ND	16.59	12.58
20	Or	18 (45.72)	MC	H3KKH-2006M-ND	16.25	12.32
				H3KKH-2006G-ND	15.81	11.99
				H3KKH-2018M-ND	19.64	14.89
				H3KKH-2018G-ND	17.02	12.91
20	Or	18 (45.72)	MC	H3KKH-2036M-ND	19.64	14.89
				H3KKH-2036G-ND	17.02	12.91
				H3KKH-2406M-ND	16.41	12.45
				H3KKH-2406G-ND	15.80	11.98
24	Or	18 (45.72)	MC			