



 
Connecteurs à broches — symétriques (suite)

Nombre de contacts	Finition des contacts	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire	
					1	10
40	Or	6 (15.24)	GR	H3KXH-4006G-ND	18.52	14.05
		18 (45.72)	MC	H3KXH-4018M-ND	26.23	19.89
		18 (45.72)	GR	H3KXH-4018G-ND	20.79	15.76
		36 (91.44)	MC	H3KXH-4036M-ND	26.23	19.89
		36 (91.44)	GR	H3KXH-4036G-ND	20.79	15.76
50	Or	6 (15.24)	MC	H3KXH-5006M-ND	21.16	16.04
		6 (15.24)	GR	H3KXH-5006G-ND	19.94	15.12
		18 (45.72)	MC	H3KXH-5018M-ND	29.65	22.48
		18 (45.72)	GR	H3KXH-5018G-ND	22.31	16.92
		36 (91.44)	MC	H3KXH-5036M-ND	29.65	22.48
60	Or	6 (15.24)	MC	H3KXH-6006M-ND	23.38	17.73
		6 (15.24)	GR	H3KXH-6006G-ND	21.99	16.67
		18 (45.72)	MC	H3KXH-6018M-ND	33.57	25.45
		18 (45.72)	GR	H3KXH-6018G-ND	25.20	19.11
		36 (91.44)	MC	H3KXH-6036M-ND	33.57	25.45
64	Or	6 (15.24)	MC	H3KXH-6406M-ND	24.77	18.79
		6 (15.24)	GR	H3KXH-6406G-ND	23.21	17.60
		18 (45.72)	MC	H3KXH-6418M-ND	35.65	27.03
		18 (45.72)	GR	H3KXH-6418G-ND	26.25	19.90
		36 (91.44)	MC	H3KXH-6436M-ND	35.65	27.03
10	Or	6 (15.24)	MC	H3WVH-1006M-ND	14.38	10.91
		6 (15.24)	GR	H3WVH-1006G-ND	14.15	10.73
		18 (45.72)	MC	H3WVH-1018M-ND	16.08	12.19
		18 (45.72)	GR	H3WVH-1018G-ND	14.69	11.14
		36 (91.44)	MC	H3WVH-1036M-ND	16.08	12.19
14	Or	6 (15.24)	MC	H3WVH-1406M-ND	15.14	11.48
		6 (15.24)	GR	H3WVH-1406G-ND	14.78	11.21
		18 (45.72)	MC	H3WVH-1418M-ND	17.69	13.41
		18 (45.72)	GR	H3WVH-1418G-ND	15.53	11.78
		36 (91.44)	MC	H3WVH-1436M-ND	17.69	13.41
16	Or	6 (15.24)	MC	H3WVH-1606M-ND	15.17	11.51
		6 (15.24)	GR	H3WVH-1606G-ND	14.81	11.22
		18 (45.72)	MC	H3WVH-1618M-ND	17.89	13.57
		18 (45.72)	GR	H3WVH-1618G-ND	15.65	11.87
		36 (91.44)	MC	H3WVH-1636M-ND	17.89	13.57
20	Or	6 (15.24)	MC	H3WVH-2006M-ND	15.31	11.61
		6 (15.24)	GR	H3WVH-2006G-ND	14.87	11.28
		18 (45.72)	MC	H3WVH-2018M-ND	18.71	14.18
		18 (45.72)	GR	H3WVH-2018G-ND	16.08	12.20
		36 (91.44)	MC	H3WVH-2036M-ND	18.71	14.18
24	Or	6 (15.24)	MC	H3WVH-2406M-ND	16.36	12.40
		6 (15.24)	GR	H3WVH-2406G-ND	15.73	11.93
		18 (45.72)	MC	H3WVH-2418M-ND	20.60	15.62
		18 (45.72)	GR	H3WVH-2418G-ND	16.87	12.79
		36 (91.44)	MC	H3WVH-2436M-ND	20.60	15.62
26	Or	6 (15.24)	MC	H3WVH-2606M-ND	17.33	13.14
		6 (15.24)	GR	H3WVH-2606G-ND	16.75	12.70
		18 (45.72)	MC	H3WVH-2618M-ND	21.74	16.49
		18 (45.72)	GR	H3WVH-2618G-ND	18.24	13.83
		36 (91.44)	MC	H3WVH-2636M-ND	21.74	16.49
30	Or	6 (15.24)	MC	H3WVH-3006M-ND	17.60	13.35
		6 (15.24)	GR	H3WVH-3006G-ND	16.81	12.75
		18 (45.72)	MC	H3WVH-3018M-ND	23.38	17.73
		18 (45.72)	GR	H3WVH-3018G-ND	18.84	14.14
		36 (91.44)	MC	H3WVH-3036M-ND	23.38	17.73
34	Or	6 (15.24)	MC	H3WVH-3406M-ND	18.24	13.83
		6 (15.24)	GR	H3WVH-3406G-ND	17.40	13.19
		18 (45.72)	MC	H3WVH-3418M-ND	24.00	18.20
		18 (45.72)	GR	H3WVH-3418G-ND	19.02	14.42
		36 (91.44)	MC	H3WVH-3436M-ND	24.00	18.20
40	Or	6 (15.24)	MC	H3WVH-4006M-ND	19.43	14.74
		6 (15.24)	GR	H3WVH-4006G-ND	18.52	14.05
		18 (45.72)	MC	H3WVH-4018M-ND	26.23	19.89
		18 (45.72)	GR	H3WVH-4018G-ND	20.79	15.76
		36 (91.44)	MC	H3WVH-4036M-ND	26.23	19.89
50	Or	6 (15.24)	MC	H3WVH-5006M-ND	22.02	16.70
		6 (15.24)	GR	H3WVH-5006G-ND	20.79	15.77
		18 (45.72)	MC	H3WVH-5018M-ND	30.52	23.14
		18 (45.72)	GR	H3WVH-5018G-ND	23.17	17.57
		36 (91.44)	MC	H3WVH-5036M-ND	30.52	23.14
60	Or	6 (15.24)	MC	H3WVH-6006M-ND	23.38	17.73
		6 (15.24)	GR	H3WVH-6006G-ND	21.99	16.67
		18 (45.72)	MC	H3WVH-6018M-ND	33.57	25.45
		18 (45.72)	GR	H3WVH-6018G-ND	25.20	19.11
		36 (91.44)	MC	H3WVH-6036M-ND	33.57	25.45
64	Or	6 (15.24)	MC	H3WVH-6406M-ND	25.77	19.54
		6 (15.24)	GR	H3WVH-6406G-ND	24.21	18.36
		18 (45.72)	MC	H3WVH-6418M-ND	36.64	27.78
		18 (45.72)	GR	H3WVH-6418G-ND	27.25	20.66
		36 (91.44)	MC	H3WVH-6436M-ND	36.64	27.78

Connecteur femelle à connecteur mâle



*MC=Multicolore, GR=Gris



Connecteur femelle sans réducteur de tension ou détrompeur illustré
Connecteur mâle sans réducteur de tension ou bride illustré

Nombre de contacts	Finition des contacts	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire	
					1	10
10	Or	6 (15.24)	MC	H3AKH-1006M-ND	8.70	6.60
		6 (15.24)	GR	H3AKH-1006G-ND	8.46	6.42
		18 (45.72)	MC	H3AKH-1018M-ND	9.38	7.11
		18 (45.72)	GR	H3AKH-1018G-ND	8.67	6.58
		36 (91.44)	MC	H3AKH-1036M-ND	10.39	7.88
14	Or	6 (15.24)	MC	H3AKH-1406M-ND	9.35	7.09
		6 (15.24)	GR	H3AKH-1406G-ND	9.00	6.82
		18 (45.72)	MC	H3AKH-1418M-ND	10.38	7.87
		18 (45.72)	GR	H3AKH-1418G-ND	9.29	7.05
		36 (91.44)	MC	H3AKH-1436M-ND	11.90	9.03
16	Or	6 (15.24)	MC	H3AKH-1606M-ND	9.38	7.12
		6 (15.24)	GR	H3AKH-1606G-ND	9.01	6.84
		18 (45.72)	MC	H3AKH-1618M-ND	10.48	7.94
		18 (45.72)	GR	H3AKH-1618G-ND	9.36	7.10
		36 (91.44)	MC	H3AKH-1636M-ND	12.10	9.18
20	Or	6 (15.24)	MC	H3AKH-2006M-ND	9.52	7.22
		6 (15.24)	GR	H3AKH-2006G-ND	9.09	6.89
		18 (45.72)	MC	H3AKH-2018M-ND	10.88	8.25
		18 (45.72)	GR	H3AKH-2018G-ND	9.57	7.26
		36 (91.44)	MC	H3AKH-2036M-ND	12.92	9.80
26	Or	6 (15.24)	MC	H3AKH-2606M-ND	10.16	7.71
		6 (15.24)	GR	H3AKH-2606G-ND	9.58	7.27
		18 (45.72)	MC	H3AKH-2618M-ND	11.93	9.05
		18 (45.72)	GR	H3AKH-2618G-ND	10.18	7.72
		36 (91.44)	MC	H3AKH-2636M-ND	14.59	11.06
30	Or	6 (15.24)	MC	H3AKH-3006M-ND	10.80	8.19
		6 (15.24)	GR	H3AKH-3006G-ND	10.07	7.59
		18 (45.72)	MC	H3AKH-3018M-ND	13.10	9.94
		18 (45.72)	GR	H3AKH-3018G-ND	10.74	8.15
		36 (91.44)	MC	H3AKH-3036M-ND	16.57	12.57
34	Or	6 (15.24)	MC	H3AKH-3406M-ND	10.76	8.16
		6 (15.24)	GR	H3AKH-3406G-ND	9.92	7.53
		18 (45.72)	MC	H3AKH-3418M-ND	13.06	9.91
		18 (45.72)	GR	H3AKH-3418G-ND	10.57	8.02
		36 (91.44)	MC	H3AKH-3436M-ND	16.53	12.54
40	Or	6 (15.24)	MC	H3AKH-4006M-ND	11.64	8.83
		6 (15.24)	GR	H3AKH-4006G-ND	10.73	8.14
		18 (45.72)	MC	H3AKH-4018M-ND	14.36	10.89
		18 (45.72)	GR	H3AKH-4018G-ND	11.63	8.82
		36 (91.44)	MC	H3AKH-4036M-ND	18.43	13.97
50	Or	6 (15.24)	MC	H3AKH-5006M-ND	13.02	9.87
		6 (15.24)	GR	H3AKH-5006G-ND	11.80	8.95
		18 (45.72)	MC	H3AKH-5018M-ND	16.41	12.45
		18 (45.72)	GR	H3AKH-5018G-ND	12.75	9.67
		36 (91.44)	MC	H3AKH-5036M-ND	21.51	16.31
60	Or	6 (15.24)	MC	H3AKH-6006M-ND	15.54	11.78
		6 (15.24)	GR	H3AKH-6006G-ND	14.14	10.73
		18 (45.72)	MC	H3AKH-6018M-ND	19.62	14.87
		18 (45.72)	GR	H3AKH-6018G-ND	15.43	11.70
		36 (91.44)	MC	H3AKH-6036M-ND	25.73	19.51
64	Or	6 (15.24)	MC	H3AKH-6406M-ND	18.44	13.98
		6 (15.24)	GR	H3AKH-6406G-ND	16.87	12.79
		18 (45.72)	MC	H3AKH-6418M-ND	22.78	17.28
		18 (45.72)	GR	H3AKH-6418G-ND	18.08	13.71
		36 (91.44)	MC	H3AKH-6436M-ND	29.31	22.22

Également disponible dans la config. suivante :

- H3BKH-□□□□□-ND — Connecteur femelle avec réducteur de tension, sans détrompeur ; connecteur mâle sans réducteur de tension ni bride
- H3CKH-□□□□□-ND — Connecteur femelle sans réducteur de tension, avec détrompeur ; connecteur mâle sans réducteur de tension ni bride
- H3DKH-□□□□□-ND — Connecteur femelle avec réducteur de tension et détrompeur ; connecteur mâle sans réducteur de tension ni bride
- H3AWH-□□□□□-ND — Connecteur femelle sans réducteur de tension ni détrompeur ; connecteur mâle sans réducteur de tension, avec bride
- H3BWH-□□□□□-ND — Connecteur femelle avec réducteur de tension, sans détrompeur ; connecteur mâle sans réducteur de tension, avec bride
- H3CWH-□□□□□-ND — Connecteur femelle sans réducteur de tension, avec détrompeur ; connecteur mâle sans réducteur de tension, avec bride
- H3DWH-□□□□□-ND — Connecteur femelle avec réducteur de tension et détrompeur ; connecteur mâle sans réducteur de tension, avec bride


Appeler pour obtenir le numéro de référence complet ainsi que les prix

Fiches DIP 0,1" x 0,1"



Spécifications :

- Courant nominal : 3 A
- Tension nominale : 500 V c.a./c.c.
- Tension de rigidité diélectrique : 1 000 V c.a./c.c.
- Résistance de contact : 20 mΩ maximum
- Résistance d'isolement : 1 000 MΩ min.
- Température de fonctionnement : -40 °C à 105 °C

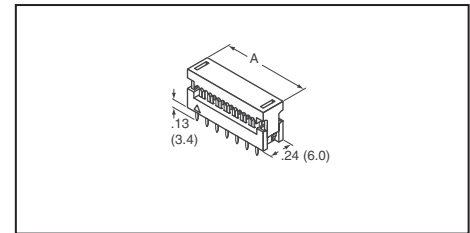

Nombre de contacts	Finition des contacts	Dim. A (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire		N° de référence Assmann
				1	10	
10	Or	0.71 (18.1)	HDM10H-ND	1.59	1.21	AWLP-10/3.2-G-R
		0.91 (23.05)	HDM14H-ND	1.59	1.21	AWLP-14/3.2-G-R
		1.01 (25.64)	HDM16H-ND	1.59	1.21	AWLP-16/3.2-G-R
16	Or	1.21 (30.78)	HDM20H-ND	1.79	1.36	AWLP-20/3.2-G-R
		1.41 (35.86)	HDM24H-ND	2.31	1.76	AWLP-24/3.2-G-R
		1.51 (38.4)	HDM26H-ND	1.79	1.36	AWLP-26/3.2-G-R
30	Or	1.71 (43.5)	HDM30H-ND	2.31	1.76	AWLP-30/3.2-G-R
		1.91 (48.58)	HDM34H-ND	2.31	1.76	AWLP-34/3.2-G-R
		2.21 (56.2)	HDM40H-ND	2.31	1.76	AWLP-40/3.2-G-R
50	Or	2.72 (69.0)	HDM50H-ND	3.02	2.29	AWLP-50/3.2-G-R
		0.71 (18.1)	HDM10S-ND	1.59	1.21	AWLP-10/3.2-T-R
		0.91 (23.05)	HDM14S-ND	1.59	1.21	AWLP-14/3.2-T-R
16	Étain	1.01 (25.64)	HDM16S-ND	1.59	1.21	AWLP-16/3.2-T-R
		1.21 (3				