



Fiches DIP 0,1" x 0,1"

Asymétrique style 2 (suite)




Nombre de contacts	Finition des contacts	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key		Prix unitaire	
				1	10	1	10
14	Étain	6 (15.24)	GR	H2MXS-1406G-ND	1.74	1.32	
			MC	H2MXS-1406M-ND	2.10	1.60	
		Or	GR	H2MXH-1406G-ND	1.74	1.32	
			MC	H2MXH-1406M-ND	2.10	1.60	
	Étain	18 (45.72)	GR	H2MXS-1418G-ND	2.04	1.55	
			MC	H2MXS-1418M-ND	3.12	2.37	
		Or	GR	H2MXH-1418G-ND	2.04	1.55	
			MC	H2MXH-1418M-ND	3.12	2.37	
	Étain	36 (91.44)	GR	H2MXS-1436G-ND	2.49	1.89	
			MC	H2MXS-1436M-ND	4.65	3.53	
		Or	GR	H2MXH-1436G-ND	2.49	1.89	
			MC	H2MXH-1436M-ND	4.65	3.53	
16	Étain	6 (15.24)	GR	H2MXS-1606G-ND	1.76	1.34	
			MC	H2MXS-1606M-ND	2.13	1.62	
		Or	GR	H2MXH-1606G-ND	1.76	1.34	
			MC	H2MXH-1606M-ND	2.13	1.62	
	Étain	18 (45.72)	GR	H2MXS-1618G-ND	2.10	1.60	
			MC	H2MXS-1618M-ND	3.22	2.45	
		Or	GR	H2MXH-1618G-ND	2.10	1.60	
			MC	H2MXH-1618M-ND	3.22	2.45	
	Étain	36 (91.44)	GR	H2MXS-1636G-ND	2.62	1.99	
			MC	H2MXS-1636M-ND	4.85	3.68	
		Or	GR	H2MXH-1636G-ND	2.62	1.99	
			MC	H2MXH-1636M-ND	4.85	3.68	
20	Étain	6 (15.24)	GR	H2MXS-2006G-ND	2.02	1.53	
			MC	H2MXS-2006M-ND	2.45	1.86	
		Or	GR	H2MXH-2006G-ND	2.02	1.53	
			MC	H2MXH-2006M-ND	2.45	1.86	
	Étain	18 (45.72)	GR	H2MXS-2018G-ND	2.50	1.90	
			MC	H2MXS-2018M-ND	3.81	2.89	
		Or	GR	H2MXH-2018G-ND	2.50	1.90	
			MC	H2MXH-2018M-ND	3.81	2.89	
	Étain	36 (91.44)	GR	H2MXS-2036G-ND	3.23	2.45	
			MC	H2MXS-2036M-ND	5.84	4.44	
		Or	GR	H2MXH-2036G-ND	3.23	2.45	
			MC	H2MXH-2036M-ND	5.84	4.44	
24	Étain	6 (15.24)	GR	H2MXS-2406G-ND	2.52	1.92	
			MC	H2MXS-2406M-ND	3.15	2.39	
		Or	GR	H2MXH-2406G-ND	2.52	1.92	
			MC	H2MXH-2406M-ND	3.15	2.39	
	Étain	18 (45.72)	GR	H2MXS-2418G-ND	2.98	2.27	
			MC	H2MXS-2418M-ND	4.84	3.68	
		Or	GR	H2MXH-2418G-ND	2.98	2.27	
			MC	H2MXH-2418M-ND	4.84	3.68	
	Étain	36 (91.44)	GR	H2MXS-2436G-ND	3.67	2.78	
			MC	H2MXS-2436M-ND	7.39	5.61	
		Or	GR	H2MXH-2436G-ND	3.67	2.78	
			MC	H2MXH-2436M-ND	7.39	5.61	
26	Étain	6 (15.24)	GR	H2MXS-2606G-ND	2.24	1.71	
			MC	H2MXS-2606M-ND	2.83	2.15	
		Or	GR	H2MXH-2606G-ND	2.07	1.57	
			MC	H2MXH-2606M-ND	2.65	2.02	
	Étain	18 (45.72)	GR	H2MXS-2618G-ND	2.85	2.16	
			MC	H2MXS-2618M-ND	4.60	3.49	
		Or	GR	H2MXH-2618G-ND	2.67	2.03	
			MC	H2MXH-2618M-ND	4.42	3.35	
	Étain	36 (91.44)	GR	H2MXS-2636G-ND	3.74	2.84	
			MC	H2MXS-2636M-ND	7.25	5.50	
		Or	GR	H2MXH-2636G-ND	3.57	2.71	
			MC	H2MXH-2636M-ND	7.07	5.36	
30	Étain	6 (15.24)	GR	H2MXS-3006G-ND	2.67	2.03	
			MC	H2MXS-3006M-ND	3.46	2.62	
		Or	GR	H2MXH-3006G-ND	2.67	2.03	
			MC	H2MXH-3006M-ND	3.46	2.62	
	Étain	18 (45.72)	GR	H2MXS-3018G-ND	3.40	2.58	
			MC	H2MXS-3018M-ND	5.77	4.38	
		Or	GR	H2MXH-3018G-ND	3.40	2.58	
			MC	H2MXH-3018M-ND	5.77	4.38	
	Étain	36 (91.44)	GR	H2MXS-3036G-ND	4.50	3.41	
			MC	H2MXS-3036M-ND	9.23	7.00	
		Or	GR	H2MXH-3036G-ND	4.50	3.41	
			MC	H2MXH-3036M-ND	9.23	7.00	
34	Étain	6 (15.24)	GR	H2MXS-3406G-ND	2.63	1.99	
			MC	H2MXS-3406M-ND	3.46	2.62	
		Or	GR	H2MXH-3406G-ND	2.63	1.99	
			MC	H2MXH-3406M-ND	3.46	2.62	
	Étain	18 (45.72)	GR	H2MXS-3418G-ND	3.27	2.48	
			MC	H2MXS-3418M-ND	5.77	4.38	
		Or	GR	H2MXH-3418G-ND	3.27	2.48	
			MC	H2MXH-3418M-ND	5.77	4.38	
	Étain	36 (91.44)	GR	H2MXS-3436G-ND	4.24	3.22	
			MC	H2MXS-3436M-ND	9.23	7.00	
		Or	GR	H2MXH-3436G-ND	4.24	3.22	
			MC	H2MXH-3436M-ND	9.23	7.00	
40	Étain	6 (15.24)	GR	H2MXS-4006G-ND	3.46	2.63	
			MC	H2MXS-4006M-ND	4.37	3.32	
		Or	GR	H2MXH-4006G-ND	2.75	2.09	
			MC	H2MXH-4006M-ND	3.66	2.78	
	Étain	18 (45.72)	GR	H2MXS-4018G-ND	4.37	3.32	
			MC	H2MXS-4018M-ND	7.09	5.38	
		Or	GR	H2MXH-4018G-ND	3.65	2.78	
			MC	H2MXH-4018M-ND	6.38	4.84	
	Étain	36 (91.44)	GR	H2MXS-4036G-ND	5.73	4.34	
			MC	H2MXS-4036M-ND	11.16	8.47	
		Or	GR	H2MXH-4036G-ND	5.01	3.80	
			MC	H2MXH-4036M-ND	10.45	7.93	

Nombre de contacts	Finition des contacts	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key		Prix unitaire	
				1	10	1	10
50	Étain	6 (15.24)	GR	H2MXS-5006G-ND	3.49	2.65	
			MC	H2MXS-5006M-ND	4.71	3.58	
		Or	GR	H2MXH-5006G-ND	3.49	2.65	
			MC	H2MXH-5006M-ND	4.71	3.58	
	Étain	18 (45.72)	GR	H2MXS-5018G-ND	4.44	3.37	
			MC	H2MXS-5018M-ND	8.11	6.15	
		Or	GR	H2MXH-5018G-ND	4.44	3.37	
			MC	H2MXH-5018M-ND	8.11	6.15	
	Étain	36 (91.44)	GR	H2MXS-5036G-ND	5.86	4.45	
			MC	H2MXS-5036M-ND	13.20	10.01	
		Or	GR	H2MXH-5036G-ND	5.86	4.45	
			MC	H2MXH-5036M-ND	13.20	10.01	
60	Étain	6 (15.24)	GR	H2MXS-6006G-ND	5.07	3.85	
			MC	H2MXS-6006M-ND	6.47	4.91	
		Or	GR	H2MXH-6006G-ND	5.07	3.85	
			MC	H2MXH-6006M-ND	6.47	4.91	
	Étain	18 (45.72)	GR	H2MXS-6018G-ND	6.36	4.83	
			MC	H2MXS-6018M-ND	10.55	8.00	
		Or	GR	H2MXH-6018G-ND	6.36	4.83	
			MC	H2MXH-6018M-ND	10.55	8.00	
	Étain	36 (91.44)	GR	H2MXS-6036G-ND	8.29	6.29	
			MC	H2MXS-6036M-ND	16.66	12.63	
		Or	GR	H2MXH-6036G-ND	8.29	6.29	
			MC	H2MXH-6036M-ND	16.66	12.63	
64	Étain	6 (15.24)	GR	H2MXS-6406G-ND	5.40	4.09	
			MC	H2MXS-6406M-ND	6.95	5.28	
		Or	GR	H2MXH-6406G-ND	5.40	4.09	
			MC	H2MXH-6406M-ND	6.95	5.28	
	Étain	18 (45.72)	GR	H2MXS-6418G-ND	6.61	5.01	
			MC	H2MXS-6418M-ND	11.31	8.58	
		Or	GR	H2MXH-6418G-ND	6.61	5.01	
			MC	H2MXH-6418M-ND	11.31	8.58	
	Étain	36 (91.44)	GR	H2MXS-6436G-ND	8.43	6.40	
			MC	H2MXS-6436M-ND	17.83	13.52	
		Or	GR	H2MXH-6436G-ND	8.43	6.40	
			MC	H2MXH-6436M-ND	17.83	13.52	

Symétrique style 6

*MC=Multicolore, GR=Gris

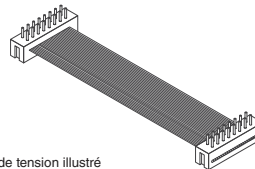

Connecteur DIP sans réducteur de tension illustré
La broche n° 1 du connecteur est raccordée à un 22ème conducteur sur le câble

Nombre de contacts	Finition des contacts	Longueur en pouces (cm)	Câble plat*	N° de référence Digi-Key		Prix unitaire	
				1	10	1	10
10	Étain	6 (15.24)	GR	H6MMS-1006G-ND	3.29	2.50	
			MC	H6MMS-1006M-ND	3.52	2.67	
		Or	GR	H6MMH-1006G-ND	3.29	2.50	
			MC	H6MMH-1006M-ND	3.52	2.67	
	Étain	18 (45.72)	GR	H6MMS-1018G-ND	3.51	2.66	
			MC	H6MMS-1018M-ND	4.20	3.19	
		Or	GR	H6MMH-1018G-ND	3.51	2.66	
			MC	H6MMH-1018M-ND	4.20	3.19	
	Étain	36 (91.44)	GR	H6MMS-1036G-ND	3.82	2.90	
			MC	H6MMS-1036M-ND	5.22	3.96	
		Or	GR	H6MMH-1036G-ND	3.82	2.90	
			MC	H6MMH-1036M-ND	5.22	3.96	
14	Étain	6 (15.24)	GR	H6MMS-1406G-ND	3.33	2.53	
			MC	H6MMS-1406M-ND	3.69	2.80	
		Or	GR	H6MMH-1406G-ND	3.33	2.53	
			MC	H6MMH-1406M-ND	3.69	2.80	
	Étain	18 (45.72)	GR	H6MMS-1418G-ND	3.63	2.76	
			MC	H6MMS-1418M-ND	4.71	3.58	
		Or	GR	H6MMH-1418G-ND	3.63	2.76	
			MC	H6MMH-1418M-ND	4.71	3.58	
	Étain	36 (91.44)	GR	H6MMS-1436G-ND	4.08	3.10	
			MC	H6MMS-1436M-ND	6.24	4.73	
		Or	GR	H6MMH-1436G-ND	4.08	3.10	
			MC	H6MMH-1436M-ND	6.24	4.73	
16	Étain	6 (15.24)	GR	H6MMS-1606G-ND	3.35	2.55	
			MC	H6MMS-1606M-ND	3.73	2.83	
		Or	GR	H6MMH-1606G-ND	3.35	2.55	
			MC	H6MMH-1606M-ND	3.73	2.83	
	Étain	18 (45.72)	GR	H6MMS-1618G-ND	3.69	2.81	
			MC	H6MMS-1618M-ND	4.81	3.65	
		Or	GR	H6MMH-1618G-ND	3.69	2.81	
			MC	H6MMH-1618M-ND	4.81	3.65	
	Étain	36 (91.44)	GR	H6MMS-1636G-ND	4.21	3.19	
			MC	H6MMS-1636M-ND	6.45	4.89	
		Or	GR	H6MMH-1636G-ND	4.21	3.19	
			MC	H6MMH-1636M-ND	6.45	4.89	
20	Étain	6 (15.24)	GR	H6MMS-2006G-ND	3.78	2.87	
			MC	H6MMS-2006M-ND	4.22	3.20	
		Or	GR	H6MMH-2006G-ND	3.78	2.87	</