

ASSMANN Ensembles de câbles informatiques (suite)

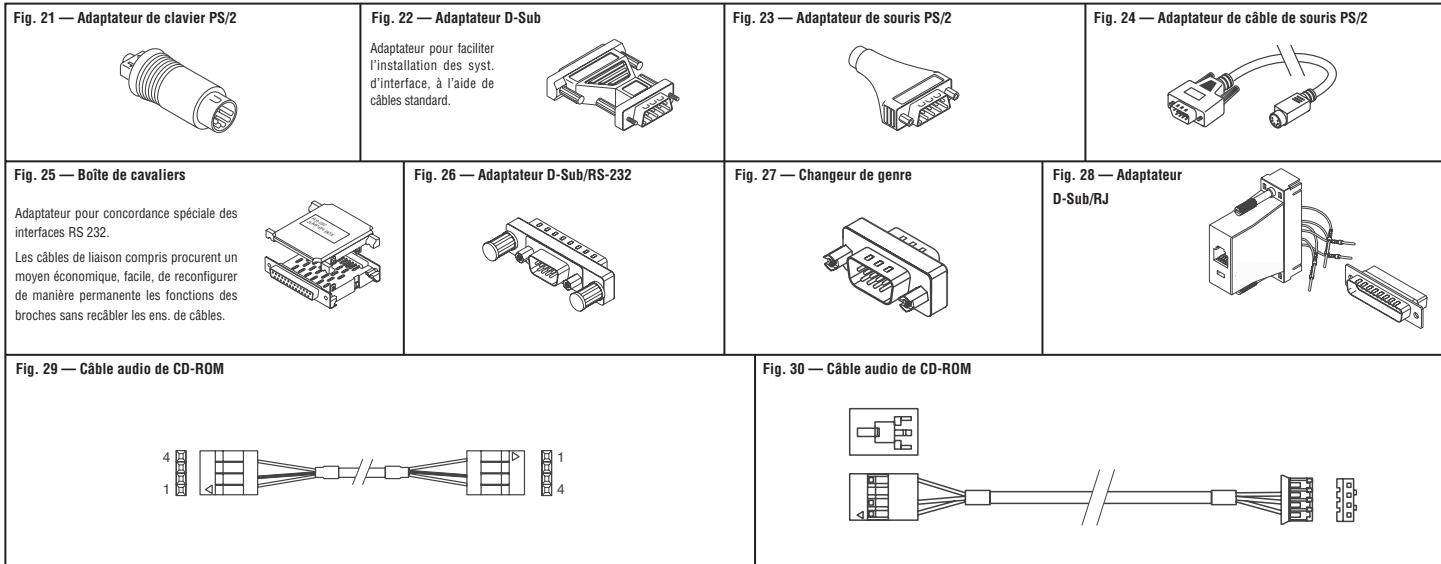


Fig.	Longueur pieds (mètres)	Lignes	Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Assmann
					1	10	25	
11	6.56 (2)	9	2x D-Sub 9 broches, mâle — femelle	AE1379-ND	5.23	4.61	4.13	AK131-2-R
	9.84 (3)			AE9871-ND	6.55	5.75	5.16	AK178-3-R
	6.56 (2)	9	2x D-Sub 9 broches, femelle — femelle	AE9872-ND	6.49	5.70	5.11	AK152-2-R
	9.84 (3)			AE9873-ND	6.83	6.00	5.38	AK182-3-R
Câble d'extension de moniteur VGA - IBM PS/2 — Conforme à RoHS								
12	6.56 (2)	—	2x HD D-Sub 15 broches, mâle — femelle	AE1380-ND	7.22	6.35	5.70	AK322-2-R
Câble de moniteur VGA - IBM PS/2 — Conforme à RoHS								
—	6.56 (2)	—	2x HD D-Sub 15 broches, mâle — mâle	AE10183-ND	7.07	6.22	5.58	AK532-2-R
Câble moniteur, VGA moulé à 5 x BNC — Conforme à RoHS								
—	6.56 (2)	—	HD D-Sub 15 broches, mâle à 5 x BNC mâle	AE1381-ND	21.44	18.84	16.90	AK553-2-R
Câble d'extension moniteur VGA moulé de qualité supérieure — Conforme à RoHS								
13	5.90 (1.8)	—	HD D-Sub 15 broches, mâle à HD D-Sub 15 broches femelle	AE9874-ND	11.71	10.30	9.23	AK3220-1.8-R
Extension de clavier IBM PC/XT/AT — Conforme à RoHS								
14	16.40 (5)	5	DIN standard 5 broches, mâle — femelle	AE10261-ND	10.88	9.56	8.57	AK307-5-R
Extension de clavier moulée PS/2 — Conforme à RoHS								
15	6.56 (2)	6	6 broches Mini DIN mâle — femelle, spirale	AE10177-ND	6.60	5.80	5.20	AK323-2-R
	16.40 (5)			AE10262-ND	11.93	10.49	9.41	AK528-5-R
16	6.56 (2)	6	MiniDIN, 6 broches, mâle à MiniDIN 6 broches femelle, droite	AE9875-ND	3.50	3.07	2.76	AK323G-2-R
Câble de clavier PS/2 - droit — Conforme à RoHS								
17	6.56 (2)	6	MiniDIN, 6 broches, mâle à MiniDIN 6 broches mâle, moulé	AE9876-ND	3.89	3.42	3.07	AK678-2-R
				Modem PC (câble adaptateur AT) — Conforme à RoHS				
18	.82 (.25)	9	D-Sub 9 broches, femelle à D-Sub 25 broches mâle	AE1382-ND	3.27	2.88	2.58	AK128-25-R
	6.56 (2)		D-Sub 9 broches, femelle à D-Sub 25 broches mâle	AE9877-ND	5.14	4.52	4.06	AK125-2-R
Câbles de modem — Conformés à RoHS								
18	9.84 (3)	9	D-Sub 9 broches, femelle à D-Sub 25 broches mâle	AE9878-ND	6.90	6.07	5.45	AK149-3-R
			D-Sub 9 broches, femelle à D-Sub 25 broches femelle	AE1383-ND	6.88	6.05	5.42	AK124-3-R
Simulateur de modem, câbles croisés — Conforme à RoHS								
19	9.84 (3)	9	D-Sub 9 broches, femelle à D-Sub 9 broches femelle	AE9879-ND	7.07	6.22	5.58	AK143-3-R
			D-Sub 9 broches, mâle à D-Sub 9 broches femelle	AE9880-ND	6.84	6.01	5.39	AK142-3-R
Null-modem, câbles série								
20	9.84 (3)	25	D-Sub 25 broches, femelle à D-Sub 25 broches femelle	AE1035-ND	3.72	3.27	2.93	AK144-3
			D-Sub 25 broches, femelle à D-Sub 25 broches femelle	AE1384-ND♦	6.40	5.63	5.05	AK144-3-R
			D-Sub 25 broches, mâle à D-Sub 25 broches mâle	AE1385-ND♦	8.95	7.87	7.06	AK250-3-R
			D-Sub 25 broches, femelle à D-Sub 25 broches femelle	AE1386-ND♦	6.43	5.65	5.07	AK251-3-R
Adaptateurs de clavier PS/2								
21	—	—	1 x MiniDIN 6 broches, femelle à 1 x DIN 5 broches mâle	AE1046-ND	3.33	2.93	2.63	AB961
			1 x MiniDIN 6 broches, femelle à 1 x DIN 5 broches mâle	AE1387-ND♦	3.41	3.01	2.70	AB961-R
			1 x MiniDIN 6 broches, mâle à DIN 5 broches femelle	AE1047-ND	2.57	2.26	2.03	AB440
Adaptateurs D-Sub — Conformés à RoHS								
22	—	—	9 broches, mâle à 25 broches mâle	AE1389-ND	4.25	3.74	3.35	AB913-R
			9 broches, femelle à 25 broches mâle	AE9881-ND	3.80	3.35	3.00	AB914-R
			9 broches, mâle à 25 broches femelle	AE9882-ND	3.35	2.95	2.65	AB914-F-R
Adaptateurs de souris PS/2								
23	—	—	1 x MiniDIN 6 broches, femelle à 1 x D-Sub 9 broches, femelle	AE1156-ND	1.74	1.53	1.37	AB406
			1 x MiniDIN 6 broches, femelle à 1 x D-Sub 25 broches, femelle	AE1056-ND	6.15	5.41	4.85	AB441
Adaptateur PS/2 câble de souris								
24	.5 (.15)	—	1 x MiniDIN 6 broches, femelle à 1 x D-Sub 9 broches, mâle	AE1154-ND	1.74	1.53	1.37	AB401K
			1 x MiniDIN 6 broches, mâle à 1 x D-Sub 9 broches, femelle	AE1393-ND♦	2.71	2.39	2.14	AB450K-R
			1 x MiniDIN 6 broches, mâle à 1 x D-Sub 9 broches, mâle	AE1155-ND	1.74	1.53	1.37	AB405K
			1 x MiniDIN 6 broches, femelle à 1 x D-Sub 9 broches, femelle	AE1157-ND	1.74	1.53	1.37	AB406K
Boîte de cavaliers — Conforme à RoHS								
25	—	—	1 x mâle, 1 x femelle, 25 broches, plastique	AE10180-ND	11.27	9.90	8.88	AB972-R
			1 x mâle, 1 x femelle, 25 broches, métallisé	AE10182-ND	10.82	9.51	8.53	AB973-R

♦ Conforme à RoHS

(suite)

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digitekey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 55