

ASSMANN Ensembles de câbles informatiques (suite)

A

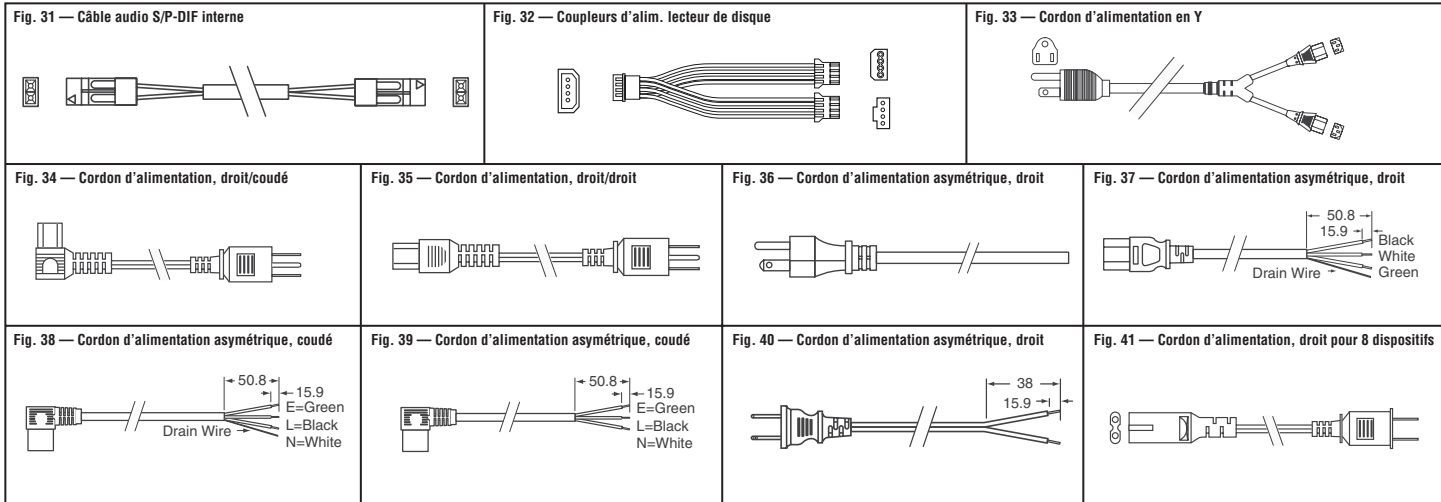


Fig.	Longueur pieds (mètres)	Lignes	Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Assmann
					1	10	25	
Adaptateurs D-Sub/RS232 — Conformés à RoHS								
26	—	—	D-Sub 9 broches, mâle à D-Sub 25 broches mâle	AE10291-ND	5.03	4.43	3.97	AB467-R
			D-Sub 9 broches, mâle à D-Sub 25 broches femelle	AE10292-ND	4.40	3.87	3.47	AB468-R
			D-Sub 9 broches, femelle à D-Sub 25 broches femelle	AE10293-ND	4.40	3.87	3.47	AB469-R
			D-Sub 9 broches, femelle à D-Sub 25 broches mâle	AE10294-ND	4.08	3.59	3.22	AB470-R
Changeurs de genre — Conformés à RoHS								
27	—	—	D-Sub 9 pos. mâle — mâle	AE10295-ND	3.46	3.05	2.74	AB410-R
			D-Sub 9 pos. femelle — femelle	AE10296-ND	3.46	3.05	2.74	AB411-R
			D-Sub 15 pos. mâle — mâle	AE10297-ND	3.46	3.05	2.74	AB412-R
			D-Sub 15 pos. femelle — femelle	AE10298-ND	3.61	3.18	2.85	AB413-R
			D-Sub 25 pos. mâle — mâle	AE10299-ND	3.61	3.18	2.85	AB414-R
			D-Sub 25 pos. femelle — femelle	AE10300-ND	3.78	3.32	2.98	AB415-R
			D-Sub 15 pos. mâle — mâle	AE10301-ND	4.40	3.87	3.47	AB418-R
			D-Sub 15 pos. femelle — femelle	AE10302-ND	4.40	3.87	3.47	AB420-R
Adaptateurs D-Sub/RJ (beige) — Conformés à RoHS								
28	—	—	Jack RJ12 mâle 9 pos.	AE10307-ND	4.56	4.01	3.59	AT-23064-R
			Jack RJ12 femelle 9 pos.	AE10308-ND	4.56	4.01	3.59	AT-23065-R
			Jack RJ45 mâle 9 pos.	AE10309-ND	4.56	4.01	3.59	AT-23066-R
			Jack RJ45 femelle 9 pos.	AE10310-ND	4.56	4.01	3.59	AT-23067-R
			Jack RJ12 mâle 25 pos.	AE10303-ND	4.87	4.28	3.84	AT-23052-R
			Jack RJ12 femelle 25 pos.	AE10304-ND	4.87	4.28	3.84	AT-23053-R
			Jack RJ45 mâle 25 pos.	AE10305-ND	4.87	4.28	3.84	AT-23054-R
			Jack RJ45 femelle 25 pos.	AE10306-ND	4.87	4.28	3.84	AT-23055-R
Câbles coupleurs d'alimentation — Conforme à RoHS								
29	1.64 (0.5)	—	CD-ROM audio 4 positions, 3 fils	AE1396-ND	1.57	1.38	1.24	AK2525-R
30	1.64 (0.5)	—	CD-ROM audio 4 positions, 3 fils	AE1397-ND	1.57	1.38	1.24	AK2524-R
31	1.64 (0.5)	—	Câble interne 2 broches boîtier/boîtier	AE9884-ND	1.97	1.73	1.55	AK2526DVD-R
32	.66 (.2)	4	Cordon d'alim. pour 2 lecteurs 5 1/4"	AE9885-ND	2.16	1.90	1.70	AK319-2-R
			Cordon d'alim. pour 2 lecteurs 3 1/2"	AE1398-ND	2.49	2.19	1.96	AK520-2-R
			Cordon d'alim. pour lecteurs 3 1/2" et 5 1/4"	AE1399-ND	2.49	2.20	1.97	AK521-2-R
Cordon d'alimentation en Y — Conforme à RoHS								
33	6.56 (2)	—	1 x fiche d'alim. vers 2 x connecteurs droits, 10 A, 125 V	AE9886-ND	16.15	14.20	12.73	AK500/Y-U-R
Cordons d'alimentation								
34	6.56 (2)	—	Fiche d'alim., droite vers connecteur CEI, coudé, 10 A, 125 V	AE9887-ND◆	7.49	6.59	5.91	AK500/U-1-R
35	6.56 (2)	—	Fiche d'alim., droite vers connecteur CEI, droit, 10 A, 125 V	AE9888-ND◆	7.55	6.64	5.95	AK500/U-2-R
36	6.56 (2)	—	Cordon SVT 18 AWG 3 cond blindé	AE9889-ND◆	7.21	6.34	5.69	AK500-OE-5-2-R
	9.84 (3)		Cordon SVT 18 AWG 3 cond blindé	AE9890-ND◆	10.00	8.80	7.89	AK500-OE-5-3-R
	6.56 (2)		Cordon SJT 18 AWG 3 cond blindé	AE9891-ND◆	7.44	6.54	5.86	AK319-2-R
	9.84 (3)		Cordon SJT 18 AWG 3 cond blindé	AE9892-ND◆	10.45	9.19	8.24	AK500-OE-6-3-R
	6.56 (2)		Cordon SVT 18 AWG 3 cond blindé	AE9893-ND◆	7.07	6.22	5.58	AK500-OE-7-2-R
37	6.56 (2)	—	Cordon SJT 18 AWG 3 cond blindé	AE9895-ND◆	7.46	6.56	5.88	AK500-OE-9-2-R
	9.84 (3)		Cordon SJT 18 AWG 3 cond blindé	AE1339-ND	5.31	4.67	4.19	AK500-OE-9-3
	9.84 (3)		Cordon SJT 18 AWG 3 cond blindé	AE9896-ND◆	11.85	10.42	9.34	AK500-OE-9-3-R
38	6.56 (2)	—	Cordon SJT 18 AWG 3 cond blindé	AE1331-ND	3.85	3.39	3.04	AK500-RA-5-2
	6.56 (2)		Cordon SJT 18 AWG 3 cond blindé	AE9897-ND◆	7.41	6.51	5.84	AK500-RA-5-2-R
39	6.56 (2)	—	Cordon SVT 18 AWG 3 cond	AE1333-ND	4.78	4.20	3.77	AK500-RA-6-2
	6.56 (2)		Cordon SVT 18 AWG 3 cond	AE9899-ND◆	5.81	5.11	4.59	AK500-RA-6-2-R
	6.56 (2)		Cordon SJT 18 AWG 3 cond	AE9900-ND◆	6.62	5.83	5.22	AK500-RA-7-2-R
	9.84 (3)		Cordon SJT 18 AWG 3 cond	AE1335-ND	5.18	4.56	4.09	AK500-RA-7-3
40	6 (1.83)	—	Cordon SPT-1 18 AWG 2 cond	AE9902-ND◆	4.69	4.13	3.70	AK500-OE-12-6F-R
	8.99 (2.74)		Cordon SPT-1 18 AWG 2 cond	AE9903-ND◆	6.65	5.85	5.25	AK500-OE-12-9F-R
	6 (1.83)		Cordon SPT-2 18 AWG 2 cond	AE9904-ND◆	4.86	4.28	3.84	AK500-OE-13-6F-R
	8 (2.44)		Cordon SPT-2 18 AWG 2 cond	AE1348-ND	2.74	2.41	2.16	AK500-OE-13-8F
41	6.56 (2)	—	Fiche d'alimentation droite vers connecteur de périphérie figure 8, droit	AE1123-ND	2.47	2.18	1.95	AK500/U-3
	6.56 (2)		Fiche d'alimentation droite vers connecteur de périphérie figure 8, droit	AE9906-ND◆	5.93	5.21	4.67	AK500/U-3-R
Rallonge de cordon d'alimentation								
42	6.56 (2)	—	Fiche CEI, droite à socle CEI, droit, 10 A, 125 V	AE9854-ND◆	9.33	8.21	7.36	AK500/U-4-R
	3.28 (1)		Cordon SJT 18 AWG 3 cond blindé	AE1336-ND	3.02	2.65	2.38	AK500-JC-5-1
	3.28 (1)		Cordon SJT 18 AWG 3 cond blindé	AE9908-ND◆	8.94	7.86	7.05	AK500-JC-5-1-R

◆ Conforme à RoHS

(suite)

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

56 (FR091)

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111